 


6LE002163C



„CAGE CLAMP® by WAGO Kontakttechnik“

## Einspeiseadapter (ESA) für Sammelschienen

- ⒹE Montageanleitung
- ⒻFR Notice d'instructions
- ⒼGB Mounting instructions
- ⒶNL Montage instructie
- ⒹK Monteringsvejledning
- ⒻFI Asennusohje
- ⒶNO Montasjeanvisning
- ⒶSE Monterings instruktioner
- ⒻIT Istruzioni di montaggio
- ⒶES Instrucciones de montaje
- ⒻPT Instruções de montagem
- ⒻCZ Montážní návod
- ⒶBA Uputstvo za montažu
- ⒻUK Інструкції з установки

- ⒻHR Upute za montažu
- ⒻHU Szerelési útmutató
- ⒻLT Montavimo instrukcija
- ⒻLV Montāžas instrukcija
- ⒻPL Instrukcja montażowa
- ⒻRO Instrucțiuni de montare
- ⒻSK Návod na montáž
- ⒻRU Указания по установке
- ⒻBG Инструкции за монтаж
- ⒻGR Οδηγίες χώνευσης
- ⒻSI Navodilo za montažo
- ⒻEE Paigaldusjuhised
- ⒻIS Leiðbeiningar
- ⒻAR دليل التركيب



### Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nur durch eine Elektrofachkraft oder durch eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen!  
Beachten Sie bei Arbeiten unter Spannung DGUV Vorschrift 3.



**Achtung!**  
ESA darf nicht zum betriebsmäßigen Schalten und Trennen unter Last eingesetzt werden.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Einspeiseadapter ist für Sammelschienen mit den Abmessungen 5 x 12 mm und einem Sammelschienenabstand von 40 mm geeignet. Verwendung mit Zählerplätzen nach DIN 43870 und einer Strom-Belastung nach DIN VDE 18015 sowie VDE-AR-N 4101\_2015\_09.




### Die wichtigsten technischen Daten

Bemessungsspannung:  $U_n$ : AC 400 V


Bemessungsstromstärke  $I_n$ : 125 A

Anschließbare Leitungen:


- CU-Leitungen massiv oder mehradrig 1 - 25 mm<sup>2</sup>
- CU-Leitungen flexibel ohne Adernendhülsen 1 - 16 mm<sup>2</sup>
- Nur ein Leiter pro Klemmstelle anschließbar
- Vorsicherung max. NH00 gG 100 A
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach DIN VDE 0603-2-1: 25 kA

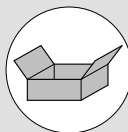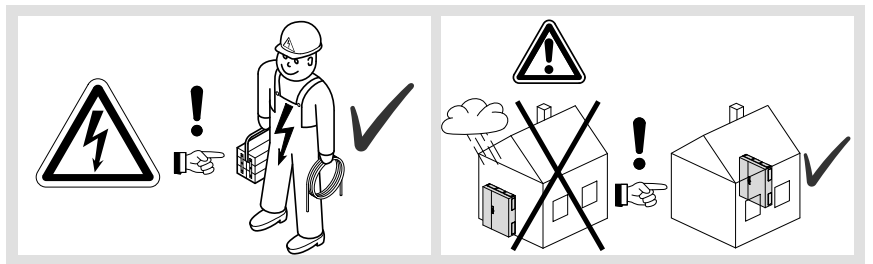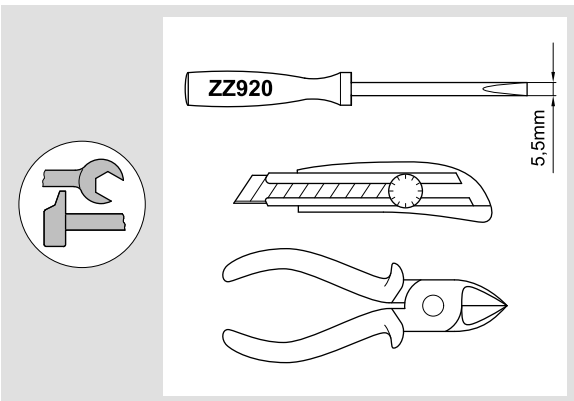


K96ESA5

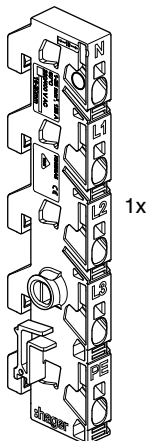


K96ESA1

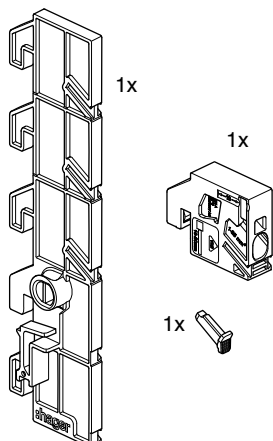


K96ESA1E

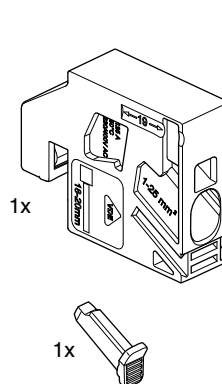


ZZ920

 


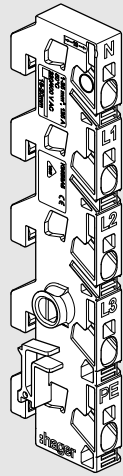


01

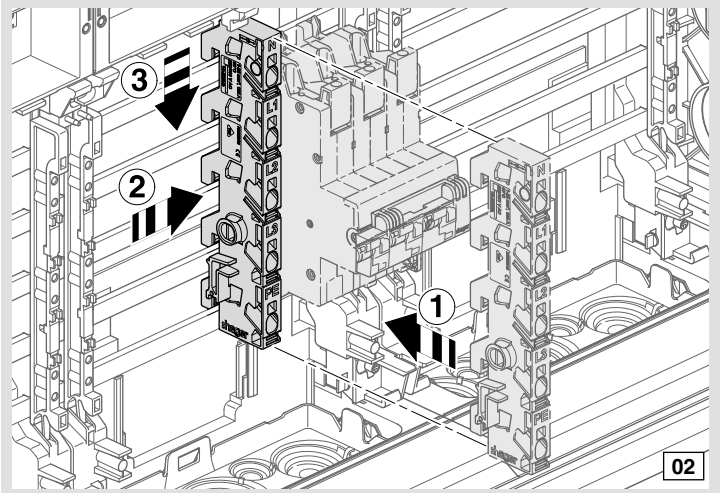


02

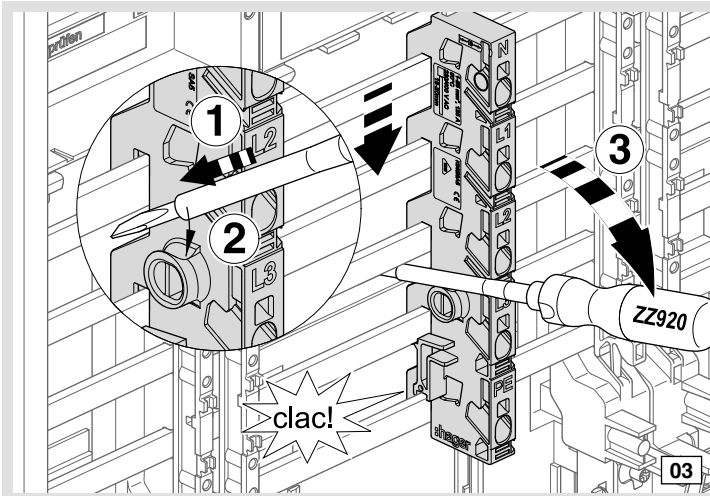


03

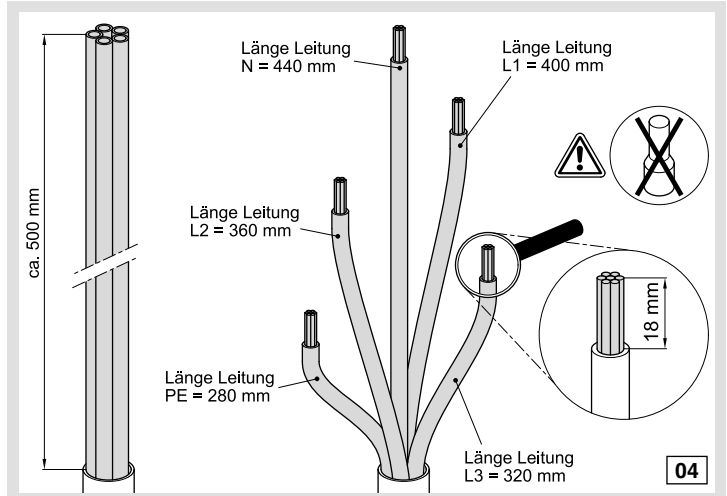


04

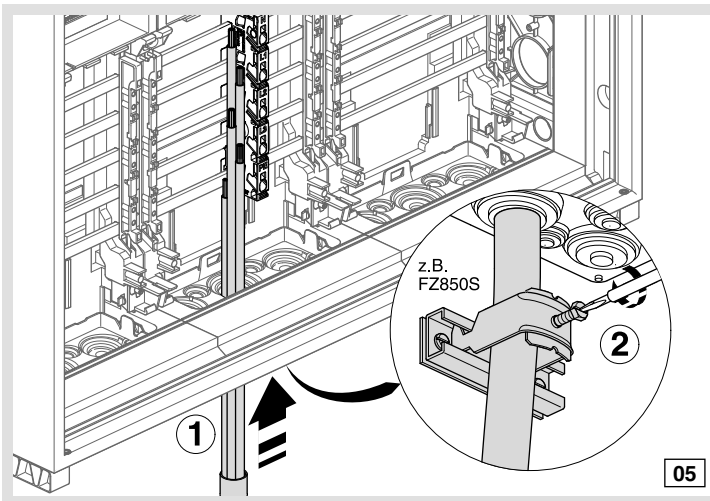


05

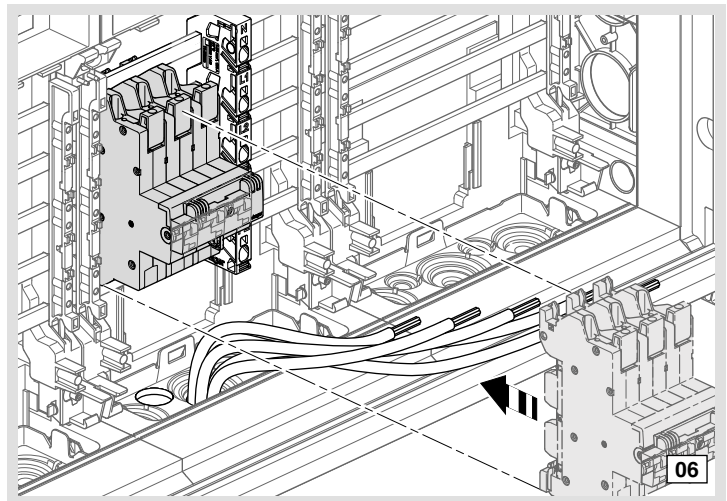


06

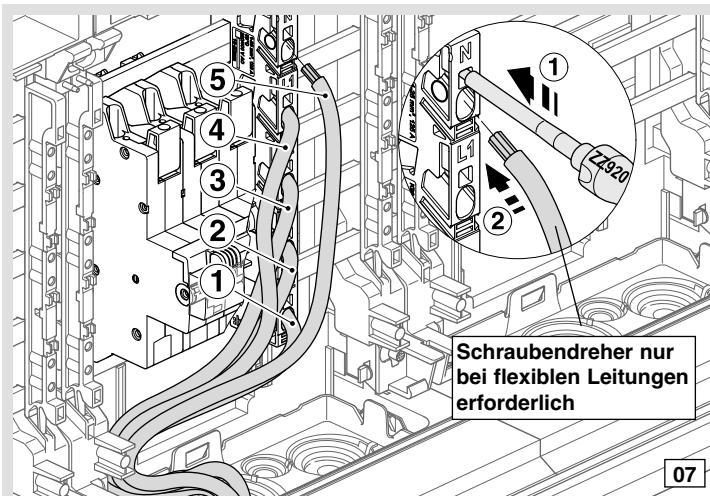


07

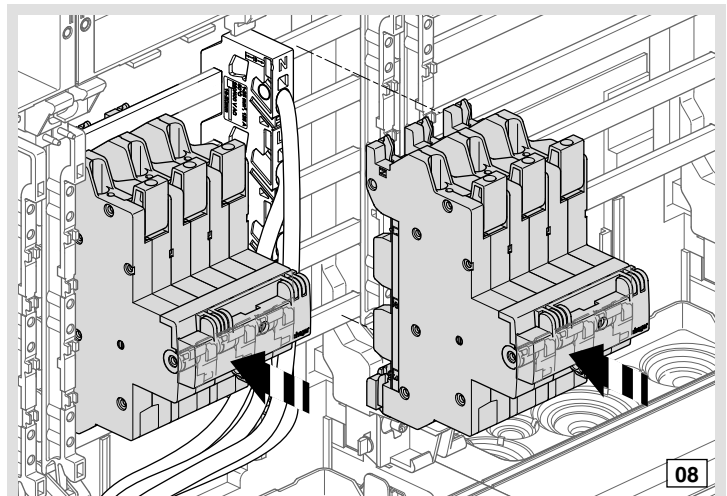

08

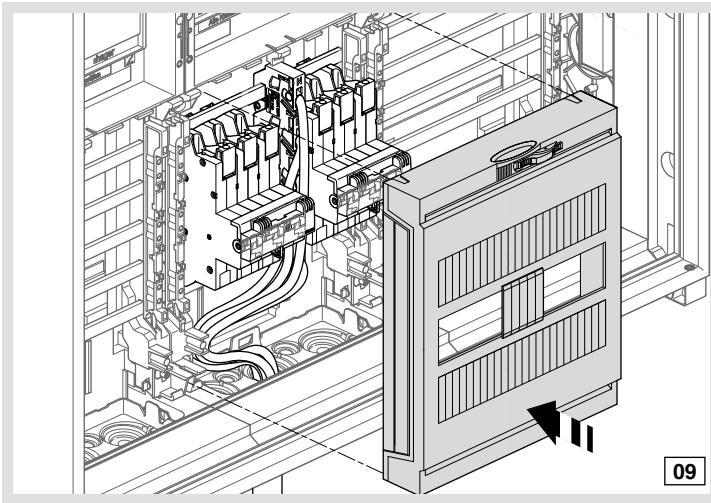


09

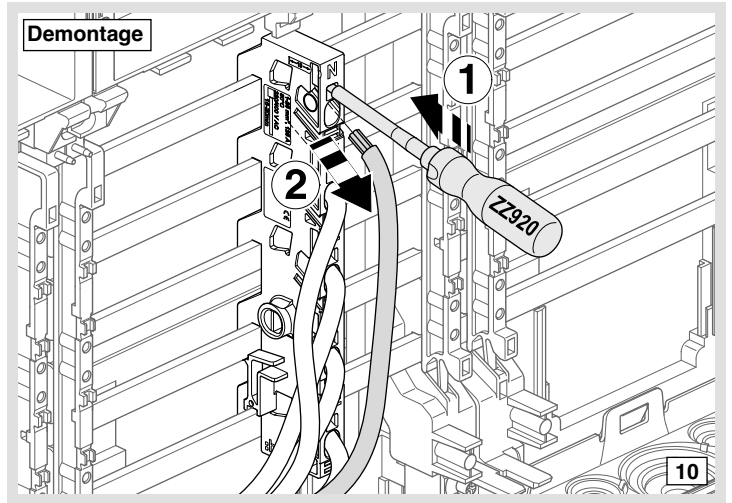

Demontage

10

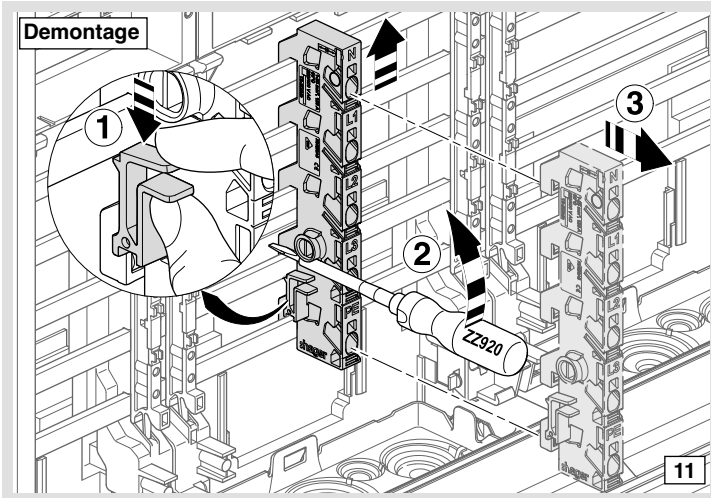

Demontage

11




K96ESA1 12 - 19

**Hinweis:**


Die Einzelklemme K96ESA1 darf nur mit dem Halter (siehe Bild 13) und dem Riegel (siehe Bild 15) verwendet werden, oder wie auf Bild 24 - 25 dargestellt mit dem Einspeiseadapter K96ESA5.

Der Halter selbst kann wie in Bild 17 - 19 dargestellt gekürzt werden.


12

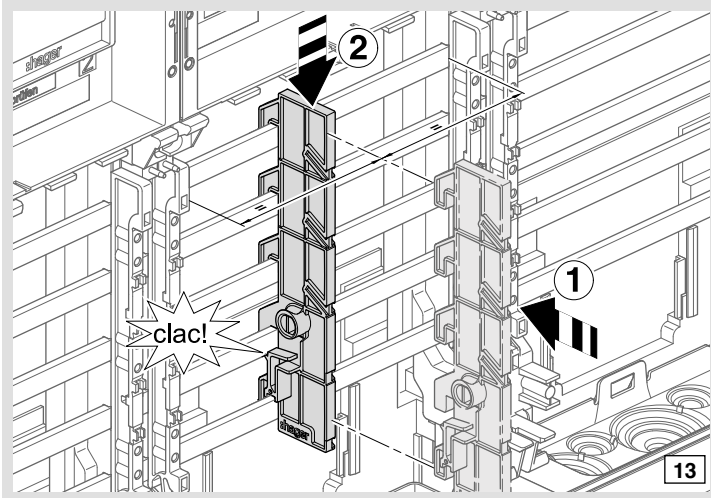


13

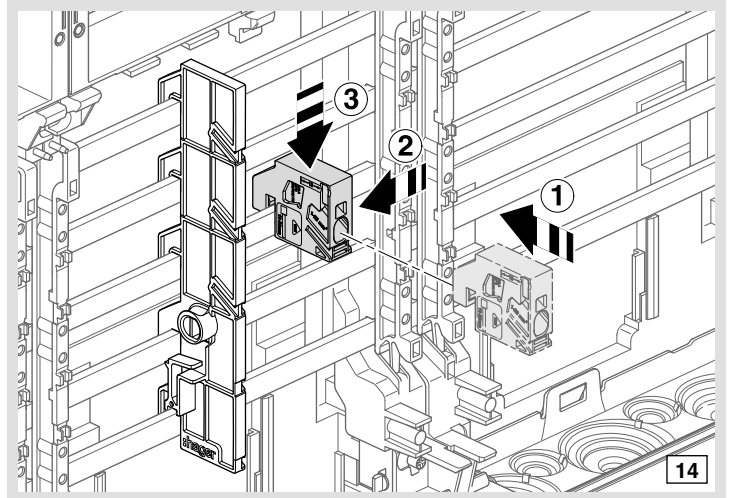


14

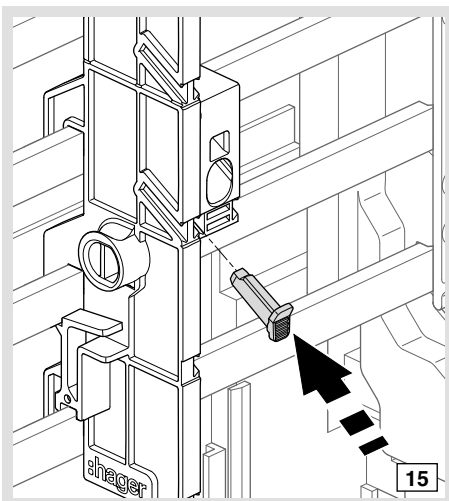

15

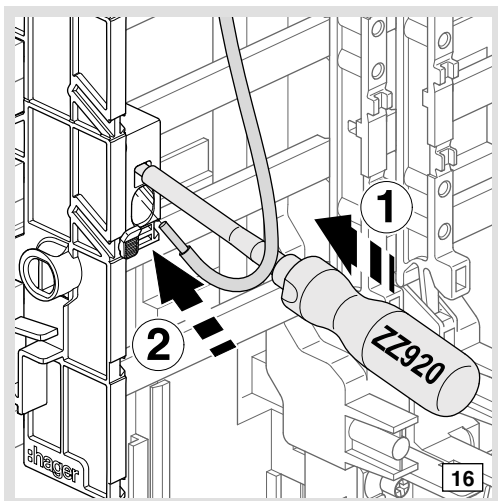

16

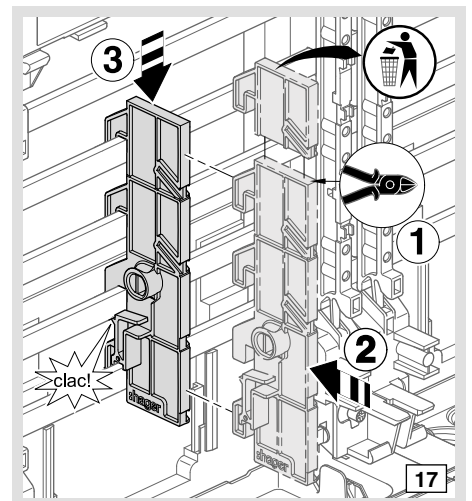

17



