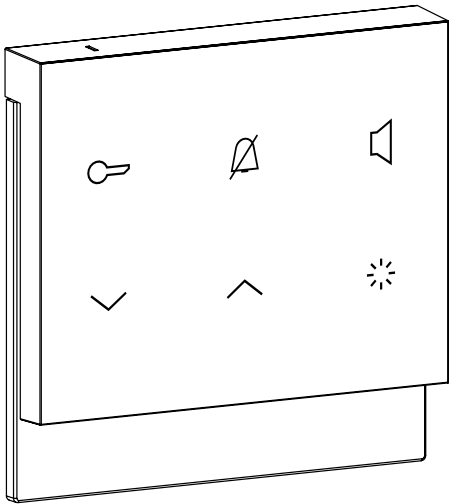


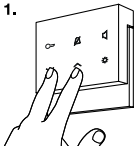
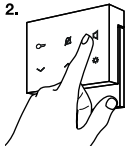
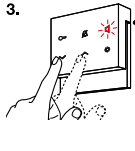




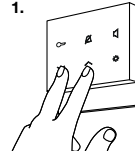
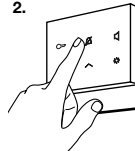
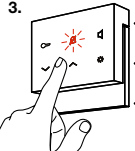
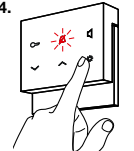
## REA1..Y / REK221Y



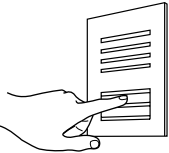
 
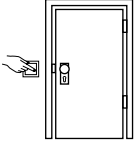

 
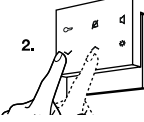
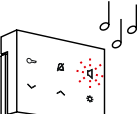

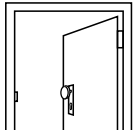

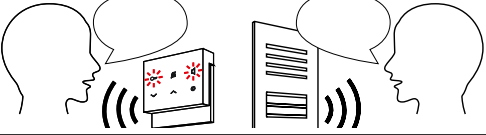
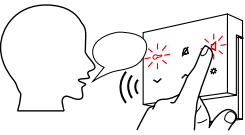
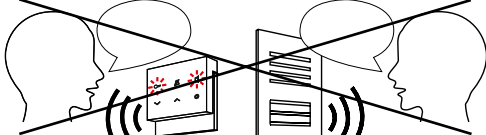
 
 
 
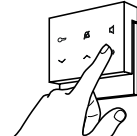



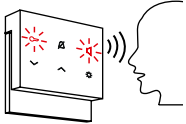
Ⓓ **Bedienungsanleitung** - p. 2  
Innenstation Audio AP 2Draht

Ⓖ **user guide** - p. 3  
Indoor station AUDIO surface-mounted  
2-wire

## Einstellungen

Einstellung	Vorgehensweise
<b>Ruftonlautstärke einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. 🔊 drücken für Ruftonlautstärke einstellen 3. ✓ / ^ drücken für Lautstärkewahl 4. ✨ drücken für Lautstärke speichern	1.  2.  3.  4. 
<b>Mikrofonempfindlichkeit während des Gesprächs einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. 🔊 drücken für Mikrofonempfindlichkeit einstellen 3. mit ✓ / ^ Empfindlichkeit einstellen (hoher Ton = hohe Empfindlichkeit)	1.  2.  3. 
<b>Ruftonmelodie für die zuletzt rufende Quelle (Türstation, Etagenstation oder Wohnungstür-Klingeltaster) einstellen</b> 1. ✓ und ^ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. 🎵 drücken für Ruftonmelodie einstellen 3. ✓ / ^ drücken zur Wahl einer der 16 Ruftonmelodien 4. ✨ drücken zum Speichern der aktuellen Ruftonmelodie	1.  2.  3.  4. 

## Bedienung

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Türruf (Klingeln)		
Etagentürruf (Klingeln)		
Internruf zu anderen Innenstationen 1. 🔊 drücken bis 3er Tonfolge 2. ✓ drücken für Internruf 1, Adresse FE ^ drücken für Internruf 2, Adresse FF	1.  2. 	
Türöffner bei Türruf entriegeln ⓘ Hinweis: Der Türöffner kann bei passender Außenstations-Einstellung auch ohne Türruf entriegelt werden.		
Gespräch bei Türruf annehmen		
Gespräch beenden		
Mit 🎵 Ruftonmelodie Ein (1) / Aus (0) stellen		1  0 
Licht einschalten Die Lichtinstallation ist angeschlossen. ✨ drücken Ein Quittierton ertönt und der Lichtkontakt der Strangversorgung wird für die eingestellte Zeit geschaltet.		
Push to talk im Gespräch aktivieren 🔊 2 s drücken bis Quittierton		 

## Settings

Settings	Process
<p>Increasing/decreasing ring tone volume</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keep  +  buttons pressed simultaneously for 3 seconds.</li> <li>Press  button.</li> <li>Adjust the ring tone volume incrementally with  / .</li> <li>With the  pour enregistrer le réglage et quitter le mode réglage.</li> </ol>	
<p>Setting the microphone sensitivity</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keep  +  buttons pressed simultaneously for 3 seconds.</li> <li>Press  button.</li> <li>Adjust the microphone sensitivity incrementally with  / .</li> </ol> <p>The higher the tone, the higher the microphone sensitivity.</p>	
<p>Selecting and assigning ring tone melodies</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keep  +  buttons pressed simultaneously for 3 seconds.</li> <li>Press  button.</li> <li>With  /  listen to other ring tone melodies until the melody sounds that you wish to use.</li> <li>Assign the ring tone melody with the .</li> </ol>	

## Use

Function	Action	State
Door call		
Storey call		
Internal call	<ol style="list-style-type: none"> <li>Press speech button . The dial tone for internal call sounds (recurring tone sequence from 3 identical tones). The LED  lights up.</li> <li>Press the  button to call the indoor station with address F/E or press the  button to call the indoor station with address F/F</li> </ol>	
Open door		
Accepting door call and establishing call.		
To end the call.		
Press the mute  button activated or deactivated the ring tone melody		
Switch-on lights		
Activating Push-to-Talk		