

(NL) Gebruiksaanwijzing
(DE) Montageanleitung

(FR) Notice d'instructions
(GB) Mounting instructions

Bedradingsset vision:

Doorsnede: 6mm²
Kwaliteit: H07V2 (90° C)

ULV6125BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 125mm (20 st)
ULV6125BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 125mm (20 st)
ULV6250BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 250mm (20 st)
ULV6250BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 250mm (20 st)
ULV6450BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 450mm (10 st)
ULV6450BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 450mm (10 st)



 
Opmerking:

Voor de onderstaande componenten verklaart de fabrikant Hager dat het toegestaan is om 2 draden uit de set onder één klem aan te sluiten mits de montageaanwijzing wordt gevolgd.





SBNx40, SBNx63
NBNxxx,NCNxxx,NDNxxx,
MBNxxx, MCNxxx,
ADAxix, ADHxxx, ADMxxx, AFMxxx
CDAxxx, CFAxxx, CPAxxx, CDSxxx,
CDHxxx, CFHxxx, CPHxxx
Onderzijde; MBSxxx, MCSxxx

6LE005048A

vision

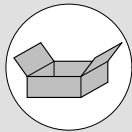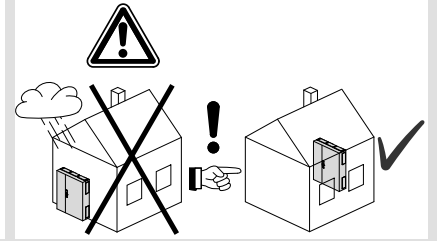

ULV6125BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 125mm (20 st)
ULV6125BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 125mm (20 st)
ULV6250BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 250mm (20 st)
ULV6250BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 250mm (20 st)
ULV6450BR	Draad H07V2-K 6mm ² bruin 450mm (10 st)
ULV6450BL	Draad H07V2-K 6mm ² blauw 450mm (10 st)

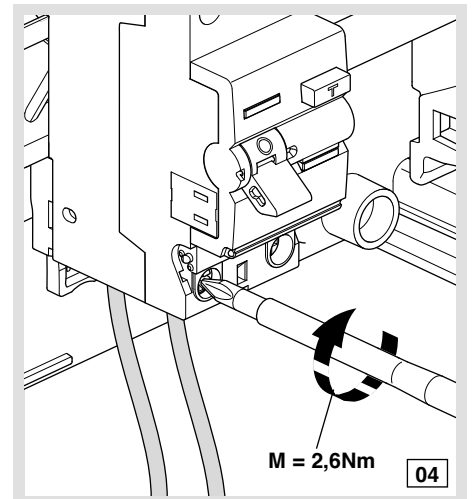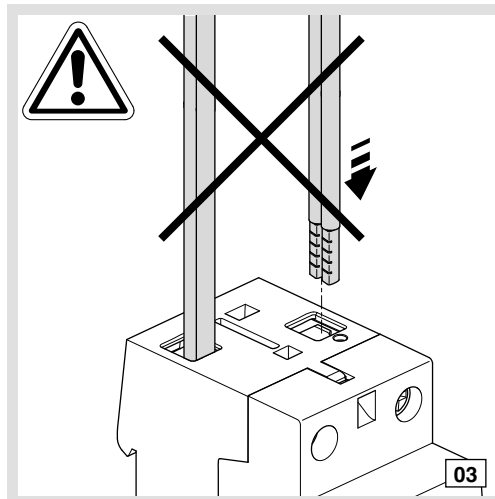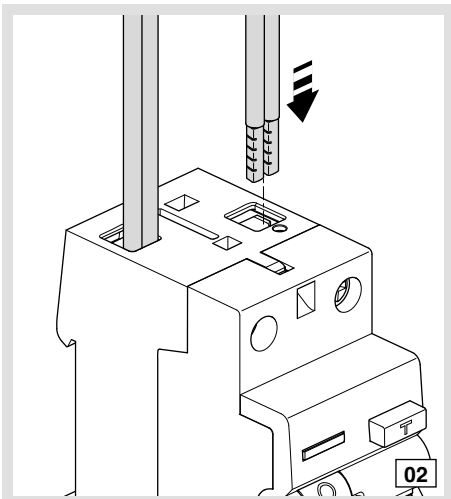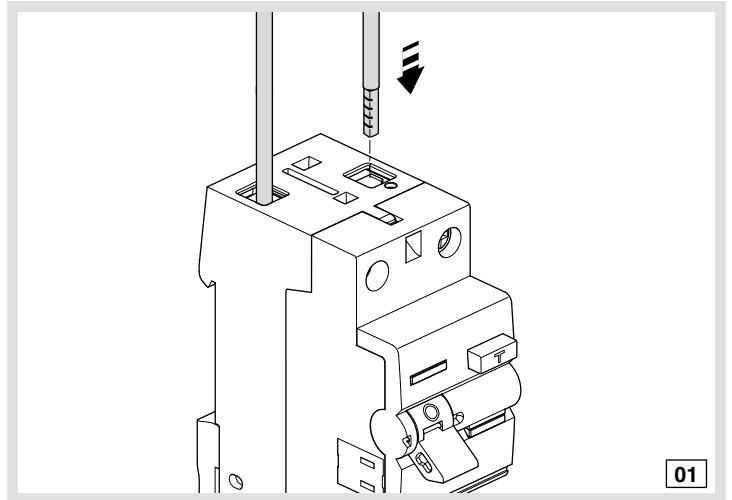

Hager 07.2017