


PL Dodatkowe informacje dostępne są po zeskanowaniu podanego kodu QR za pomocą przenośnego terminala.

6LE007357A

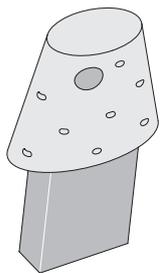

EGN003

PL

Przycisk programowania łącza Bluetooth®

Programowanie przełącznika czasowego EGN103 za pomocą terminala przenośnego (smartfona lub tabletu) lub komputera.

Gwarancja: 2 lata

Firma Hager Controls oświadcza niniejszym, że klucz do programowania za pośrednictwem łącza Bluetooth® EGN003 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Z deklaracją WE można się zapoznać na stronie internetowej: www.hager.com.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 3,3 VDC
Pobór prądu: nadawanie: < 11 mA; odbiór: < 5 mA
Temperatura pracy: od -5°C do +45°C
Temperatura przechowywania: od -20°C do +70°C
Klasa ochrony: IP20
Częstotliwość radiowa: 2,4–2,483 GHz
– Maks. moc nadawania 10 mW
– Bluetooth® 4.2
– Zasięg od 1 do 3 m w zależności od otoczenia

Konfiguracja za pomocą terminala przenośnego / komputera

– Wersja systemu iOS co najmniej 8
– Wersja systemu Android co najmniej 5.1
– Wersja systemu Windows: co najmniej 10
– Wersja Bluetooth®: co najmniej 4.2
Masa: 10 g
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 30 x 19 x 9 mm

Znak słowny i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie takich znaków przez Hager jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.