

Jalousie-Taste 1fach

Best.-Nr.: 8524 11 xx

Bedienungsanleitung

1. Sicherheitshinweise

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Vorschriften, Bestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Nichtbeachten der Installationshinweise können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

2. Geräteaufbau

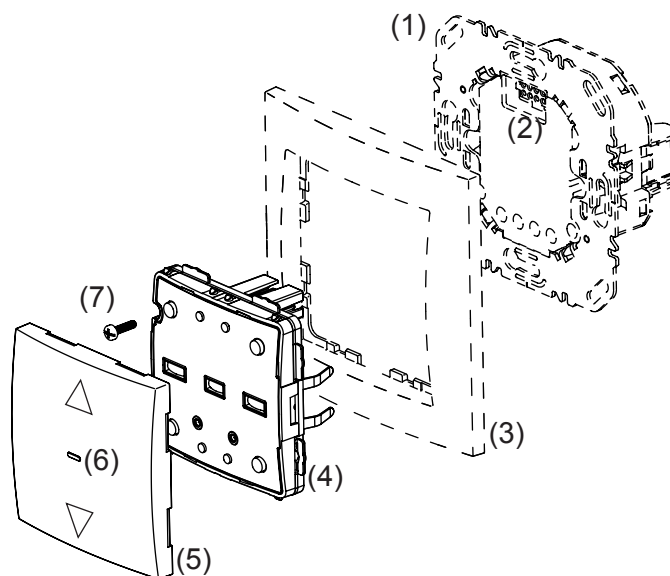


Bild 1: Geräteaufbau

- (1) Jalousie-Einsatz (siehe Zubehör, nicht im Lieferumfang)
- (2) Steckbuchse
- (3) Rahmen (nicht im Lieferumfang)
- (4) Aufsatz
- (5) Designabdeckung Jalousie-Taste
- (6) Status-LED
- (7) Schraube für Demontageschutz (nicht bei den Designlinien R.1/R.3)

3. Funktion

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ausschließlich zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen geeignet
- Zur Bedienung auf passenden Jalousie-Einsatz (siehe Zubehör)

Produkteigenschaften

- Manuelles oder zeitgesteuertes Fahren am Einsatz angeschlossener Rohrmotoren
- Memory-Funktion zur einfachen Zeitsteuerung der angeschlossenen Jalousien
- Partyfunktion zum Schutz vor unabsichtlichem Fahren der Jalousien

4. Bedienung

Bedienkonzept

Eine Betätigung des oberen oder unteren Tastenbereichs wird unterschiedlich ausgewertet. Durch gleichzeitigen Druck auf beide Tastenbereiche werden Sonderfunktionen wie Memory- oder Partyfunktion gesteuert.

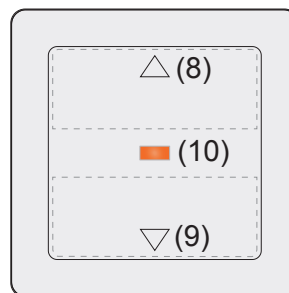


Bild 2: Bedienelemente

- (8) Tastenbereich ▲ für AUF
- (9) Status-LED
- (10) Tastenbereich ▼ für AB

Jalousie bedienen

- Tastenbereich ▲ oder ▼ drücken.
Kurzes Drücken (kürzer als 0,4 s): Verstellung der Lamellenposition.
Langes Drücken: Selbsthaltung, Jalousie fährt in die Endposition.
- i** Die Fahrzeit bei Selbsthaltung beträgt max. 2 Minuten.
- Tastenbereich ▲ oder ▼ während der Jalousiefahrt kurz drücken.
Die Jalousie stoppt an der erreichten Position.
- i** Wenn ein Schutzsignal (Wind-, Regen-) anliegt werden keine Fahrbefehle ausgeführt (siehe Betriebsmodus einstellen).

Memory-Funktion

Über die Memory-Funktion können für ein 24-Stunden-Intervall Fahrzeiten (nach Bedarf auch mit Stoppzeit für Jalousie-Positionen) aufgezeichnet werden. Gespeicherte Vorort- und Nebenstellen-Betätigungen > 0,4 s werden dann täglich automatisch ausgeführt. (Bedienung siehe Tabelle 1)







Beide Tastenbereiche gedrückt halten	Status-LED-Anzeige	Funktion und LED-Anzeige
0 ... 5 s		Memory-Funktion ausführen/aufzeichnen wird beendet, die Status-LED erlischt, und die Funk Jalousie-Taste wechselt in den Normalbetrieb.
5 ... 10 s bis die Status-LED das erste mal orange blinkt		Memory-Funktion wird ausgeführt, die LED leuchtet. Die Status-LED blitzt für 3 s: Der Speicher ist leer und die Funk Jalousie-Taste kehrt in den Normalbetrieb zurück.
10 ... 15 s bis die Status-LED das zweite mal orange blinkt		Memory-Funktions Fahrzeiten werden aufgezeichnet, die Status-LED blinkt alle 2 s orange. Speicher ist voll. Es können nur 10 Fahrzeiten gespeichert werden. Die Funk Jalousie-Taste wechselt in den Normalbetrieb.
15 ... 20 s bis die Status-LED das dritte mal orange blinkt		Die Status-LED blitzt 3 x, der Memory-Funktions Speicher wird gelöscht und die Funk Jalousie-Taste wechselt in den Normalbetrieb.

Tabelle 1: Bedienung Memory-Funktion

-  Nach einem Spannungsausfall werden die Fahr- und Stoppbefehle gelöscht, damit sie nach Spannungswiederkehr nicht zeitversetzt ausgeführt werden.
-  Die Memory-Funktion kann nicht angewendet werden, wenn die Partyfunktion aktiv ist.
-  Es können maximal 10 Aktionen für das 24-Stunden-Intervall aufgezeichnet werden.

Partyfunktion

Die Partyfunktion unterbindet das Verändern der Jalousieposition durch Funk- und Nebenstellenansteuerung. Bei Aktivierung werden sämtliche nicht an der Jalousie-Taste ausgeführte Fahrbefehle ignoriert. So wird beispielsweise verhindert, dass Personen an z.B. Terrassentüren durch automatisch fahrende Rollläden ausgesperrt werden. (Bedienung siehe Tabelle 2)




Beide Tastenbereiche gedrückt halten	Status-LED-Anzeige	Funktion und LED-Anzeige
> 20 s bis die Status-LED rot leuchtet		Party-Funktion ist aktiviert, die Status-LED leuchtet rot
> 20 s bis die Status-LED 3 x rot blitzt		Party-Funktion deaktiviert, die Status-LED blitzt 3 x rot

Tabelle 2: Bedienung Party-Funktion

5. Informationen für die Elektrofachkraft

6. Montage

Gerät montieren (Bild 1)

-  Informationen zum elektrischen Anschluss sind der Bedienungsanleitung des Jalousie-Einsatzes zu entnehmen.
- Aufsatz (4) zusammen mit Rahmen (3) auf einen geeigneten Jalousie-Einsatz (siehe Zubehör) aufsetzen, so dass die Kontaktstifte in die vorgesehene Buchse eingeführt werden.
-  Sobald der Aufsatz mit Spannung versorgt wird, zeigt die Status-LED die Kompatibilität zum verwendeten Jalousie-Einsatz an (Tabelle 3). Währenddessen kann der Betriebsmodus gewechselt werden, wenn erforderlich (siehe Betriebsmodus einstellen).
- Demontageschutz mit Schraube (4) herstellen, wenn vorhanden.
- Designabdeckung auf Aufsatz rasten.

Anzeige Status-LED	Bedeutung
LED blinkt grün für 5 s	Einsatz und Aufsatz sind kompatibel und funktionieren zusammen.
LED blinkt rot für 5 s	Einsatz und Aufsatz sind inkompatibel.


Tabelle 3: Anzeige der Einsatz-/Aufsatz-Kompatibilität

Betriebsmodus einstellen

Während der Inbetriebnahme kann zwischen zwei Betriebsmodi gewechselt werden:

- Schutzmodus (Werkseinstellung):
Modus zur Verwendung von Sensoren an den Nebenstelleneingängen des Einsatzes zum Schutz vor Wind- bzw. Regenschäden an Außenjalousien/Markisen.
Im Schutzmodus werden keine Fahrbefehle ausgeführt, solange ein Signal (Wind-, Regensensor) an einem Nebenstelleneingang anliegt.
- Manueller Modus:
Der letzte Fahrbefehl wird ausgeführt, unabhängig davon, ob er lokal oder über eine Nebenstelle erfolgt.

Der Aufsatz wurde auf den Einsatz aufgesteckt, die Einsatz-/Aufsatzerkennung wird durchgeführt.

- Während die LED (6) grün blinkt Tastenbereich ▲ und ▼ gleichzeitig für ca. 5 s halten, bis die LED orange blinkt.
Der Betriebs-Modus wird umgestellt und angezeigt:
Die LED blinkt 1x. Der Schutzmodus ist eingestellt.
oder:
Die LED blinkt 2x. Der Manuelle Modus ist eingestellt.
-  Im normalen Betrieb kann der Betriebsmodus nicht angezeigt werden.

7. Anhang

7.1 Technische Daten

Versorgung	über Jalousie-Einsatz (siehe Zubehör)
Umschaltzeit der Laufrichtungen	600 ms
Jalousie-Laufzeit	2 min
Minimale Lamellen-Verstellzeit	150 ms
Schutzart	IP20
Relative Feuchte	0 ... 65 % (keine Betauung)
Umgebungstemperatur	-5 ... +45 °C
Lager-/ Transporttemperatur	-25 ... +70 °C
Einbaulage	Steckverbinder oben

7.2 Zubehör

Jalousie-Einsatz Komfort	8522 11 0x
--------------------------	------------

7.3 Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden.