

# Groß in allen Größen

tehalit.BR – jetzt  
durchgehend  
mit 80 mm-Oberteil



**:hager**

# Die neue Generation



Noch einfacher

## 80 mm-Oberteil in allen Größen



Noch schneller

## Integrierte Kupplung



Noch effizienter

## Winkelverstellbare Haubenformteile

# Komplett meisterlich: tehalit.BR65

Ob für Techniker, Fachkraft, Meister oder Meisterschüler – mit neuen Highlights macht das bewährte Brüstungskanalsystem tehalit.BR Elektrotechnikern das Tagesgeschäft noch einfacher. Durchdacht, innovativ und perfekt auf die Herausforderungen der Elektrobranche zugeschnitten. Für die Installation von Energie- und Datenleitungen auf höchstem Niveau.

In Fachkreisen ist tehalit.BR schon lange als „Deutschlands Lieblingskanal“ bekannt. Neu ist aber jetzt die Systemergänzung durch vier neue Abmessungen mit durchgehendem 80 mm-Oberteil: tehalit.BR65. Für noch mehr Komfort und Planungssicherheit. Zum Beispiel durch freie Wahl beim Geräteeinbau – über C-Profilschiene oder frontrastend. Durch vormontierte Kupplungen für eine schnellere Montage. Oder durch die winkelverstellbaren Haubenformteile für Innen- und Außenecken. Ebenfalls komfortabel: unsere neue Bestellhilfe. Damit bestellen Sie schnell und sicher. Meisterleistung auf ganzer Linie.

## **Epizentrum wertschöpfender Energie**

Hager entwickelt als Pionier, Innovationsmotor und europäischer Marktführer Brüstungskanäle mit System. Seit Jahrzehnten steht unser Name für Sicherheit und Zuverlässigkeit, einfache Installation und Bedienbarkeit sowie ausgezeichnetes Design.



**„Täglich andere Anforderungen. Dafür brauche ich eine Lösung mit System.“**





Der neue tehalit.BR65 bietet im Büro- und Zweckbau jederzeit die passende Lösung – mit optimierten Bauteilen für die tägliche Arbeit. Der Vorteil: weniger Bestellaufwand durch reduzierte Teilezahl.



Einfacher Geräteeinbau durch flexibles System

# Maximale Wahlfreiheit

Ein gutes Brüstungskanalsystem bringt Strom und Daten effizient ans Ziel. In Produktions- und Gewerberäumen, Labors, Praxen und Büros. Ein richtig gutes Brüstungskanalsystem wie tehalit.BR kann noch mehr: Es macht die Arbeit für Elektroprofis auf ganzer Linie leichter.



tehalit.BR65 mit  
tehalit-Geräteeinbau  
auf C-Profilsschiene.



tehalit.BR65 mit Standard-  
geräteeinbau Berker Q.3,  
wahlweise frontrastend ...




... oder in C-Schienen-  
montierter Ausführung.



Berker Q.3 an der Wand.  
Mit der freien Wahl beim  
Geräteeinbau vermeiden  
Sie ab jetzt Stilbrüche im  
Gebäude.

Zu den Erfolgsgeheimnissen des beliebtesten Kabelkanals Deutschlands gehört seine hohe Flexibilität. Ob für Standard- oder tehalit-Geräteeinbau, ob frontrastende oder C-Schienenmontierte Ausführung: Sie haben die freie Wahl – und immer die passende Lösung, für jede Anforderung. Mit einem spürbar geringen Arbeitsaufwand auch bei hoher Steckdosen-dichte.

**„Schnell, einfach  
und fehlerfrei.  
So muss  
Bestellen gehen.“**

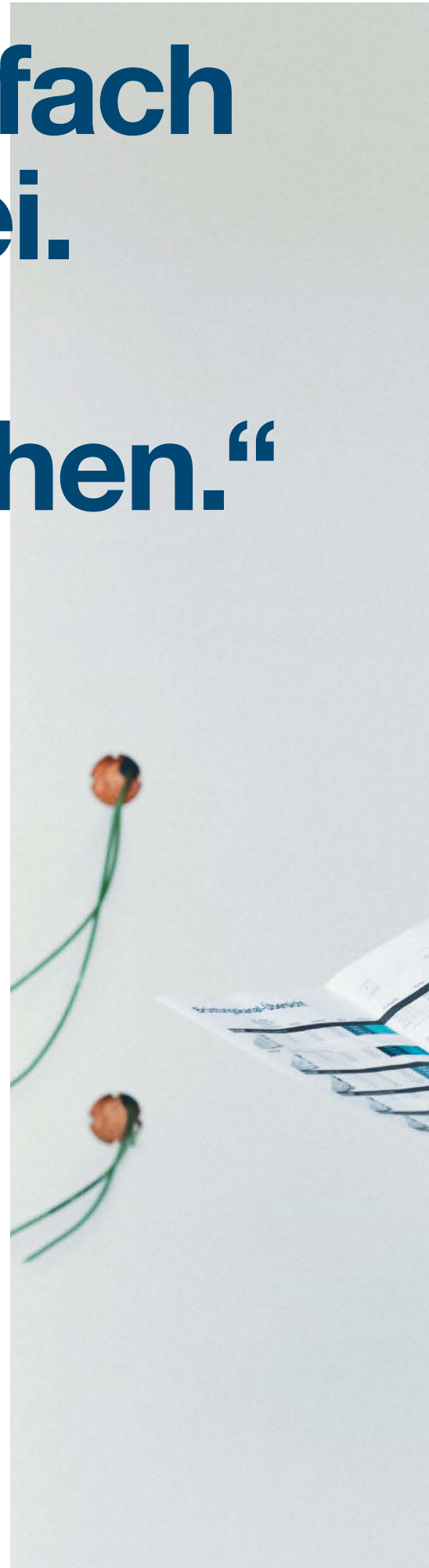



Von Anfang an unkompliziert. Mit der Bestellhilfe für Brüstungskanalsysteme BRx lassen sich Kanäle ebenso einfach konfigurieren wie bestellen.




Unsere Bestellhilfe zur schnellen Planung und Lieferung

# Umfassender Service

Wer ein Bauteil braucht, will es in kürzester Zeit zur Hand haben. Dafür gibt es die Online-Bestellhilfe. Damit geht das Planen und Bestellen von Brüstungskanälen schnell und intuitiv.

Intuitiv und übersichtlich:  
die Online-Bestellhilfe  
von Hager.

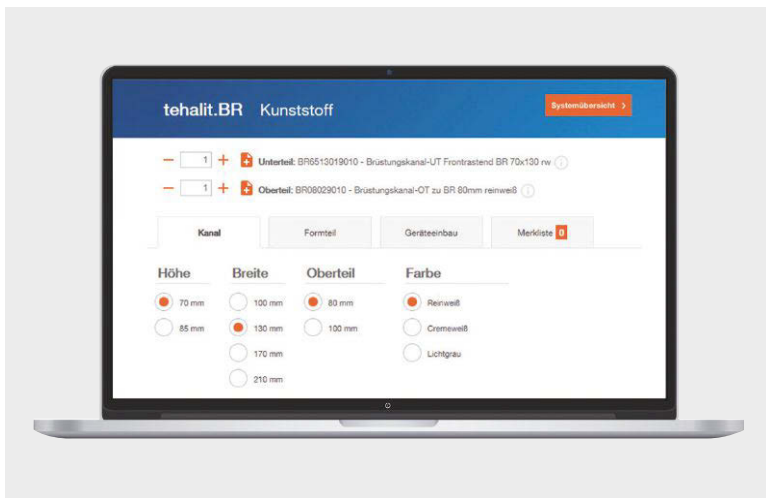

Einfach Kanalhöhe, -breite und -farbe wählen, dann das gewünschte Formteil aussuchen und abschließend den Geräteeinbau festlegen – fertig.

# Mit wenigen Klicks zur Bestellung – online unter [hager.de/bestellhilfen](https://hager.de/bestellhilfen)

In der Merkliste finden Sie alle Artikelnummern und Mengen, die anschließend als CSV-Datei exportiert werden können.




Auch in gedruckter Form erhältlich: unsere Bestellhilfe als Broschüre, bestellbar unter [hager.de/infomaterial](https://hager.de/infomaterial).

tehalit.BR Kunststoff		Systemübersicht >
Kanal	Formteil	Geräteeinbau
		Merkliste 12
Bestellnummer:	Bezeichnung:	Optionen:
BR6513019010	Brüstungskanal-UT Frontrastend BR 70x130 rw	- 210 St. +
BR08029010	Brüstungskanal-OT zu BR 80mm reinweiß	- 210 St. +
BR6513039010	Außeneck Grundprofil BR 70x130mm rweiß	- 8 St. +
BR6513069010	Endstück BR 70x130mm rweiß	- 4 St. +
BR65X9	Kupplungspaar Polystyrol	- 8 St. +
M1043	Trennwand Kunststoff zu BR/N/A/S mit C-Profil	- 40 St. +
GS30019010	Steckdose 3-fach frontrastend rweiß	- 1 St. +
GB080309010	Blende 3-f Steckdose Oberteil 80mm rweiß	- 1 St. +
3036	Aus-/Wechselschalter	- 4 St. +
GLT4001	Geräteeinbaudose frontrastend Energie und Daten mit Rahmenblende	- 4 St. +
GW19010	Wippe geschlossen Schalter Taster rw	- 4 St. +
GR08009010	Rahmenblende universal OT 80 mm rw	- 4 St. +

[CSV Datei exportieren](#)
[Zur Projektliste hinzufügen](#)

**„Mit tehalit.BR65  
kann ich mich  
auf das konzen-  
trieren, was für  
meine Installation  
wichtig ist.“**

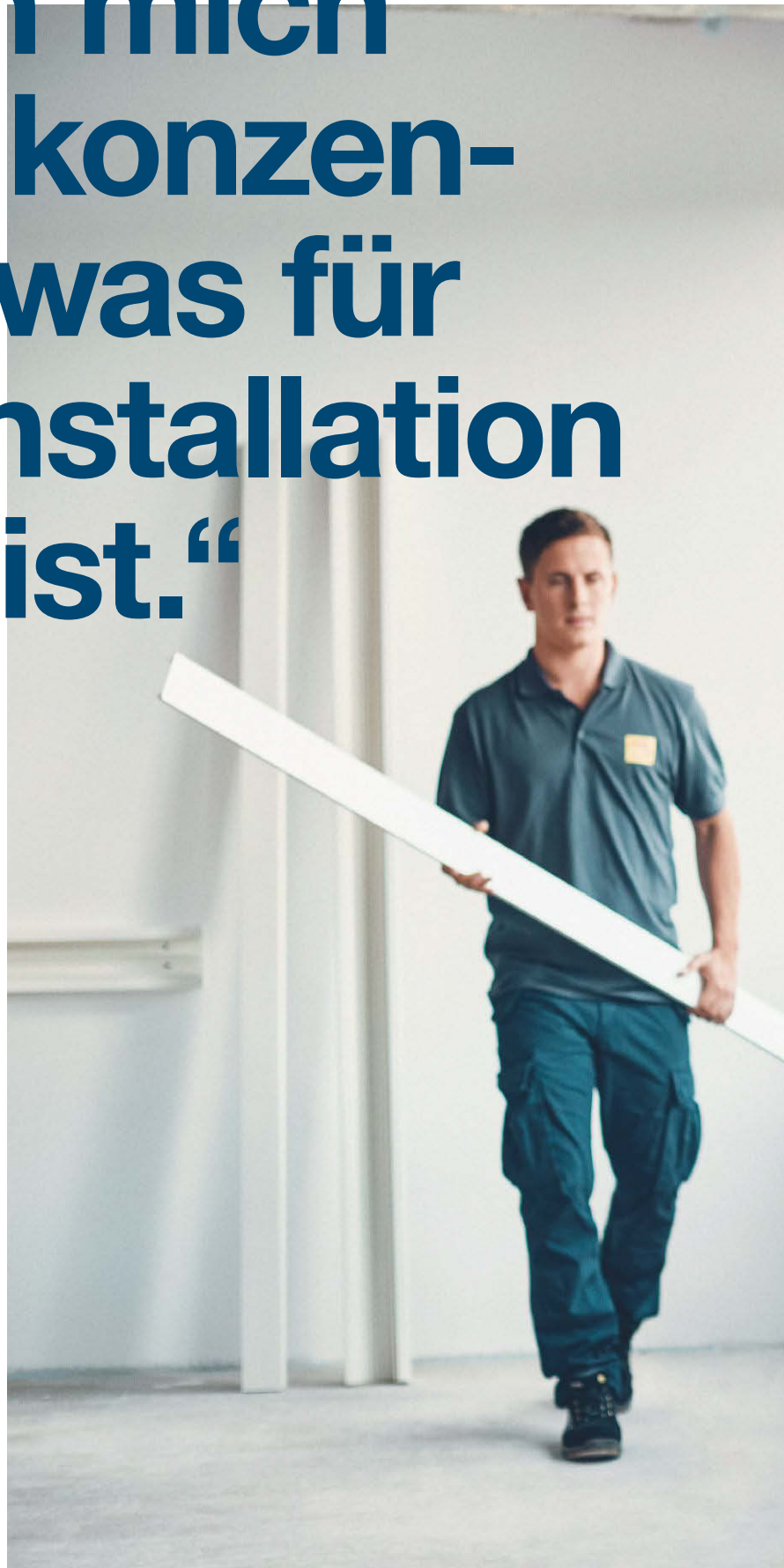





Die neue Erweiterung des Brüstungskanal-systems tehalit.BR verfügt durchgehend über ein 80 mm-Oberteil. Das macht Bestellung und Installation jetzt noch einfacher.

Durchgehend mit 80 mm-Oberteil für die schnelle Installation

# Erweiterte Effizienz

Wie bei den Brüstungskanalsystemen tehalit.BRA aus Aluminium und tehalit.BRS aus Stahl gibt es jetzt auch tehalit.BR aus PVC mit durchgängigem 80 mm-Oberteil – für alle Kanalabmessungen. Der Vorteil: Sie benötigen beim Einbau von Standardgeräten keine zusätzlichen Geräteblenden mehr – unabhängig von der Größe des Kanals. Planung und Bestellung werden einfacher, Sie sparen wertvolle Zeit bei der Montage und das Ergebnis wirkt optisch noch harmonischer. Auch der Handel profitiert – durch reduzierte Lagerhaltung.

Geräteeinbau vornehmen  
und Oberteile aufrasten.



Frontrastende Geräteeinbaudosen und Tragringle aufstecken und arretieren.



**Das einheitliche  
Oberteil für alle Kanal-  
abmessungen macht  
Zusatzblenden beim  
Standardgeräteein-  
bau überflüssig.**



Geräteblenden montieren  
– fertig!



**„Mit nur zwei  
Händen einfach  
montiert.“**








Montagezeit und Arbeitskraft sparen dank integrierter Kupplung. Kanalunterteile werden im Handumdrehen formschlüssig miteinander verbunden.

Leichtes Ankoppeln dank integrierter Kupplung

# Eingebauter Zeitgewinn

Die passgenaue Verbindung von Brüstungskanalunterteilen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor auf dem Weg zur zeitsparenden Installation. Mit tehalit.BR65 gelingt die Montage von Brüstungskanälen im Handumdrehen. Dank integrierter, rastender Kupplung zum Herausziehen.

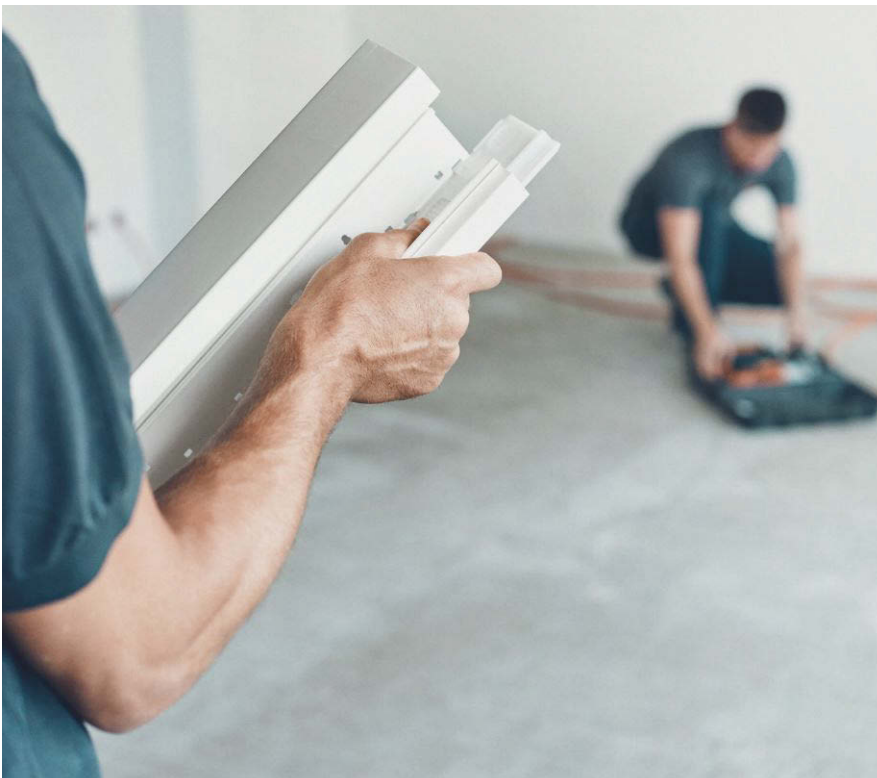

Praktisch: Die integrierte Kupplung lässt sich aus der Parkposition mit dem Daumen ausfahren.



Kanalunterteile lassen sich schnell und sauber miteinander verbinden. Sogar bei der Montage ohne fremde Hilfe gelingt dies ohne aufwändiges manuelles Markieren. Das spart Montagezeit und Arbeitskraft. Der neue tehalit.BR65 mit integrierter Kupplung ist aber nicht nur am Arbeitsplatz eine echte Hilfe. Da keine Extra-Bauteile benötigt werden, geht auch das Bestellen schneller.

Das neue Kanalunterteil wird mit einem Handgriff an den bereits montierten Kanal angekoppelt.



Nun noch festschrauben – fertig.



**„Um die Ecke  
verlegen.  
Das geht jetzt  
müheless.“**







Winkelverstellbare Haubenformteile kaschieren Schnittstellen auf optisch ansprechende Art. Weil nicht mehr jeder Millimeter zählt, wird die Installation zur leichten Übung.

# Passende Ergänzung




tehalit.BR sauber um Ecken  
verlegen: Mit winkelverstell-  
baren Haubenformteilen  
geschieht dies einfach und  
zeitsparend.

Ecken und Kanten stellen hohe Ansprüche an handwerkliches Können beim Einbau von Brüstungskanälen. tehalit.BR65 macht die Montage leichter. Winkelverstellbare Haubenformteile lassen sich sekundenschnell auf-rasten. Und weil beim Ablängen der Kanalunter- und -oberteile nicht mehr jeder Millimeter zählt, geht die Arbeit auch bei engen Terminen reibungslos voran. Innen- und Außenecken können sich sehen lassen, unschöne Schnittstellen werden kaschiert. Sauber, schnell, einfach – auch unter anspruchsvollen Raumbedingungen.



Haubenformteil  
für Außenecken.

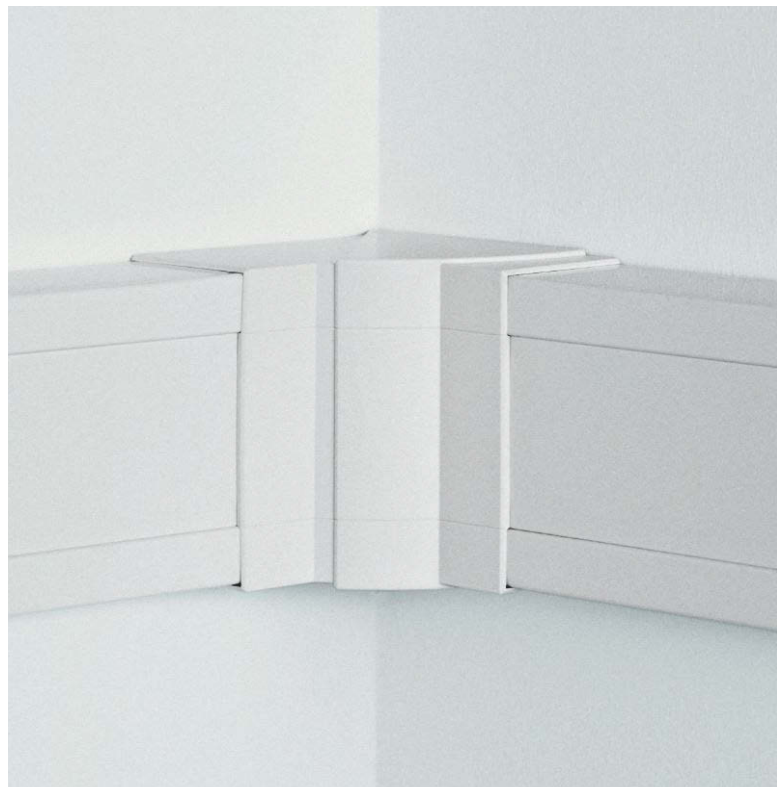

Haubenformteil  
für Innenecken.



**„Auftrag erledigt.  
Noch schneller  
und einfacher  
als vorher. So  
macht's Spaß!“**







Ideal auf Ihren Arbeitsalltag zugeschnitten:  
Die neuen Abmessungen des bewährten  
tehalit.BR helfen Ihnen, Projekte reibungslos  
abzuwickeln. Auch bei engen Terminvorgaben.  
Große Klasse.

Unverändert: die bewährten Vorzüge unserer Brüstungskanalsysteme tehalit.BR und tehalit.BRN

# Verlässliche Topqualität

**Zeitsparender  
tehali-Geräteeinbau**

**Ultraflache  
Modularblenden**

**Elegante  
Schnittkaschierungen**

**Individuelle  
Spezialanwendungen**

**Formteile aus  
Kanal**

**Vielfältige  
Form- und Farbwahl**





#### **Ultraflache Modularblenden**

Schneller Anschluss, sauberer Abschluss. Die ultraflachen Modularblenden sorgen mit ihrem kompakten Design für eine schlanke Einbaulinie, frei von Ausbuchtungen.

#### **Zeitsparender tehalit-Geräteeinbau**

Rasten und Klicken auf ganzer Länge. Mit dem tehalit-Geräteeinbau sparen Sie bis zu 87 Prozent Installationszeit – und erreichen dabei eine enorme Packungsdichte. Durchdachtes Produktdesign erlaubt den Einbau ohne Spezialwerkzeug.

tehalit.BR ist seit Jahren Deutschlands beliebtestes Brüstungskanalssystem. Die Innovationen der neuen Produktgeneration bauen auf bewährte Technologien und Ausstattungsdetails – praxisorientiert, mit Anwenderaugen entwickelt. Spürbarer Installationsvorsprung für Elektroprofis.

## Immer Ihren Arbeitsalltag im Blick



### Elegante Schnittkaschierungen

Einen formvollendeten Übergang trotz bauseitiger Fehlschnitte schaffen unsere steckbaren Schnittkaschierungen.




### Individuelle Spezialanwendungen

Für besondere Anforderungen wie den Einbau von CEE-Gerätedosen sind auch weiterhin Kanalabmessungen mit größeren Oberteilbreiten erhältlich. Beim tehalit-Geräteeinbau wachsen die Modularblenden mit.






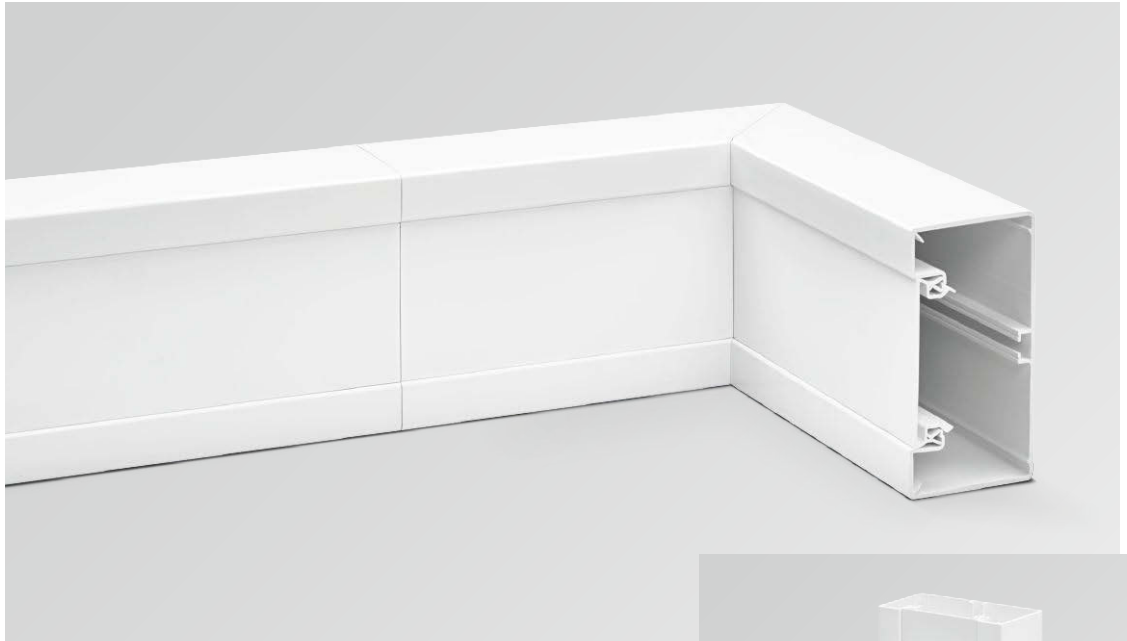

#### **Formteile aus Kanal**


Jetzt lassen sich bauliche Gegebenheiten mit allen tehalit-Brüstungskanalsystemen anpassen. Schnell, einfach und sauber.

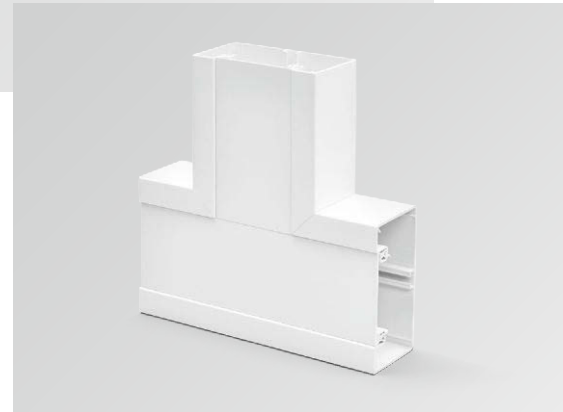

#### **Vielfältige Form- und Farbwahl**

Mehrere Höhen- und Breitenvarianten sowie ein- und zweizügige Kanalprofile erlauben passgenaue Leitungslösungen – und eine auf jeden Raum abgestimmte Optik. Dafür sorgen drei Standardfarben und, auf Wunsch, eine Vielzahl an RAL-Farben.

# Unser Sortiment

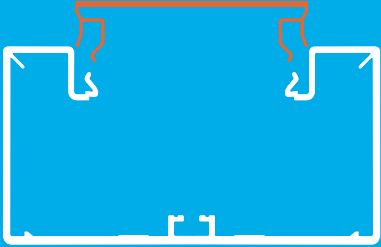	<b>tehalit.BR65 – der Allrounder</b>
<b>Anwendungsbeispiel</b>	- Praxis, Kantelei
<b>Merkmale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kanalhöhe 70 mm (BR65...)</li><li>- Einheitliches 80 mm-Oberteil</li><li>- Standardgeräteeinbau ohne Zusatzblenden</li><li>- Geräteeinbau frontrastend und C-Profil</li><li>- Integrierte Kupplungen</li><li>- Hauben- und Kanalformteile</li></ul>
<b>Ideal für</b>	Standardanwendungen / Tagesgeschäft
<b>Ihre Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wenige Bestellteile</li><li>- Maximale Flexibilität im Geräteeinbau</li><li>- Ein-Mann-Montage</li></ul>
<b>Profil</b>	
	<b>tehalit.BR</b>

Kleine Ergänzung – große Wirkung.

Mit den vier neuen Abmessungen tehalit.BR65 komplettieren wir unser klassisches Kanalsystem tehalit.BR und schließen eine Lücke im Brüstungskanalsortiment. Zusammen mit dem bewährten tehalit.BRN gibt es ab sofort für jeden Anwendungsfall die passende Lösung.

### tehalit.BR70/85 – der Spezialist

- Labor, Krankenhaus

- Kanalhöhen 70 mm (BR70...) und 85 mm (BR85...)
- Oberteilgrößen 80, 100 und 120 mm
- Geräteeinbau C-Profil
- Kanalformteile

Sonderanwendungen (Spezialgeräte wie CEE-Dosen, Medienanschlüsse und Lichtwellenleiter)

- Ein System für alle Geräteeinbauten
- Klassisches Design für unproblematische Kanalnachrüstung



– PVC


### tehalit.BRN – der flexible Netzwerker

- Bürogebäude, IT-Unternehmen

- Kanalhöhen 70 mm (BRN70...) und 90 mm (BRN90...)
- Einheitliches 80 mm-Oberteil
- Standardgeräteeinbau ohne Zusatzblenden
- Geräteeinbau C-Profil
- Integrierte Kupplungen
- Drei-Kammer-Prinzip
- Hauben- (BRN70...) und Kanalformteile (BRN90...)

Gebäude mit häufiger Raumnutzungsänderung

- einfache Nachbelegung von Leitungen durch abnehmbare Seitenoberteile
- Trennung von Geräteeinbau und Leitungsführung

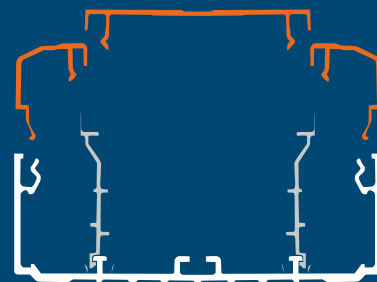

tehalit.BRN – PVC

Brüstungskanalsysteme PVC

# Brüstungskanal- system Kunststoff tehalit.BR

Zeitsparende Montage, einfaches Nachinstallieren:


Der tehalit.BR ist ein moderner Klassiker, der mit robustem Material und zeitgemäßem Design überzeugt. Mit seinen neuesten Abmessungen, die für den Standardgeräteeinbau perfekt geeignet sind, bietet das Brüstungskanalsystem optimale Lösungen für die Anforderungen des Tagesgeschäfts. Für Sonderanwendungen mit großen Geräteeinbauten stehen die bewährten Varianten in ihrer ganzen Angebotsvielfalt zur Verfügung.






---

tehalit.BR Systemübersicht	34
<hr/>	
tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau	36
<hr/>	
tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm zweizügig, Oberteil 2 x 80 mm, frontrastender Geräteeinbau	40
<hr/>	
tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm, C-Profil Geräteeinbau	42
<hr/>	
tehalit.BR Kanalhöhe 85 mm, C-Profil Geräteeinbau	44
<hr/>	
tehalit.BR Ersatzteile und Zubehör	46
<hr/>	
Technik	50
<hr/>	

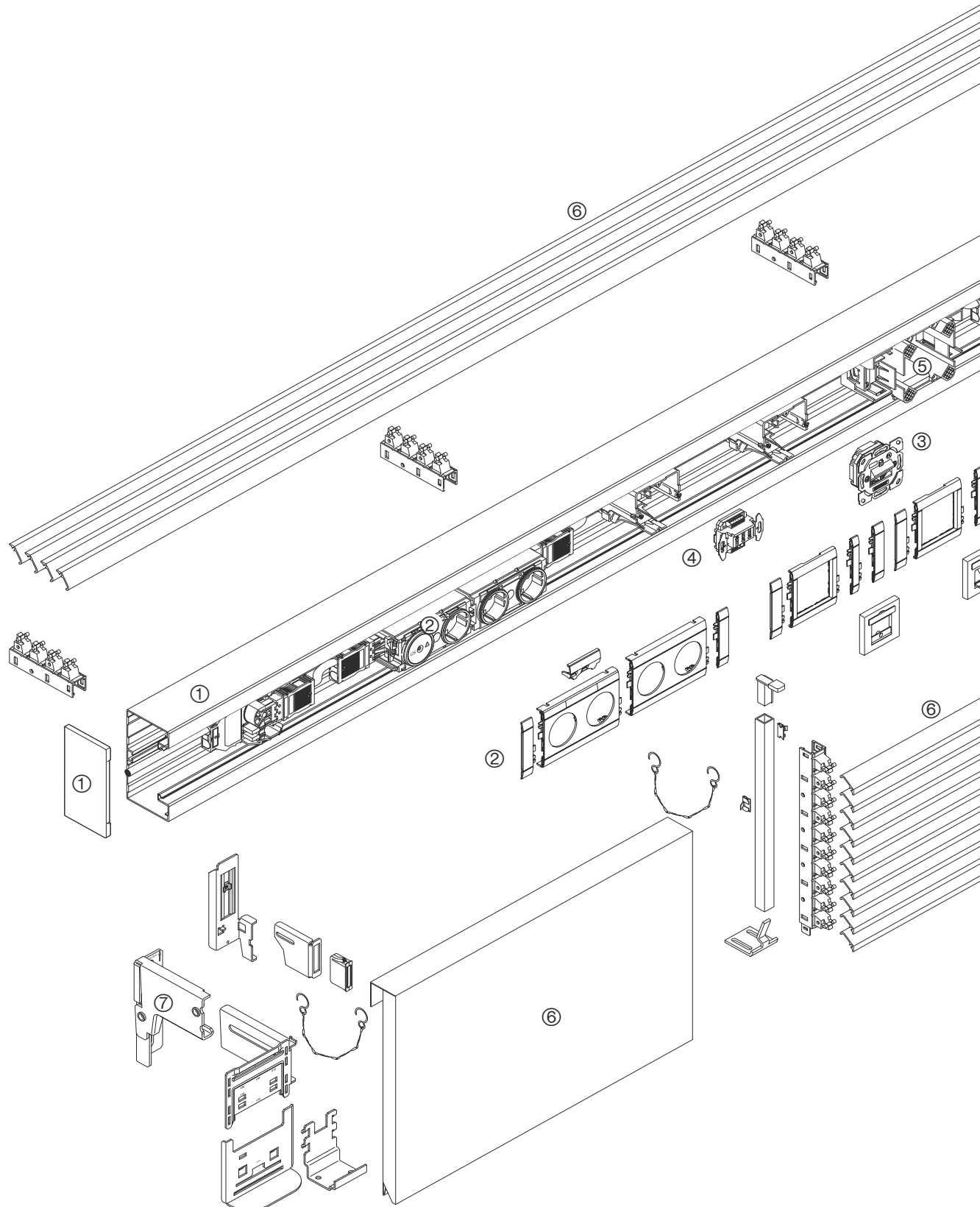

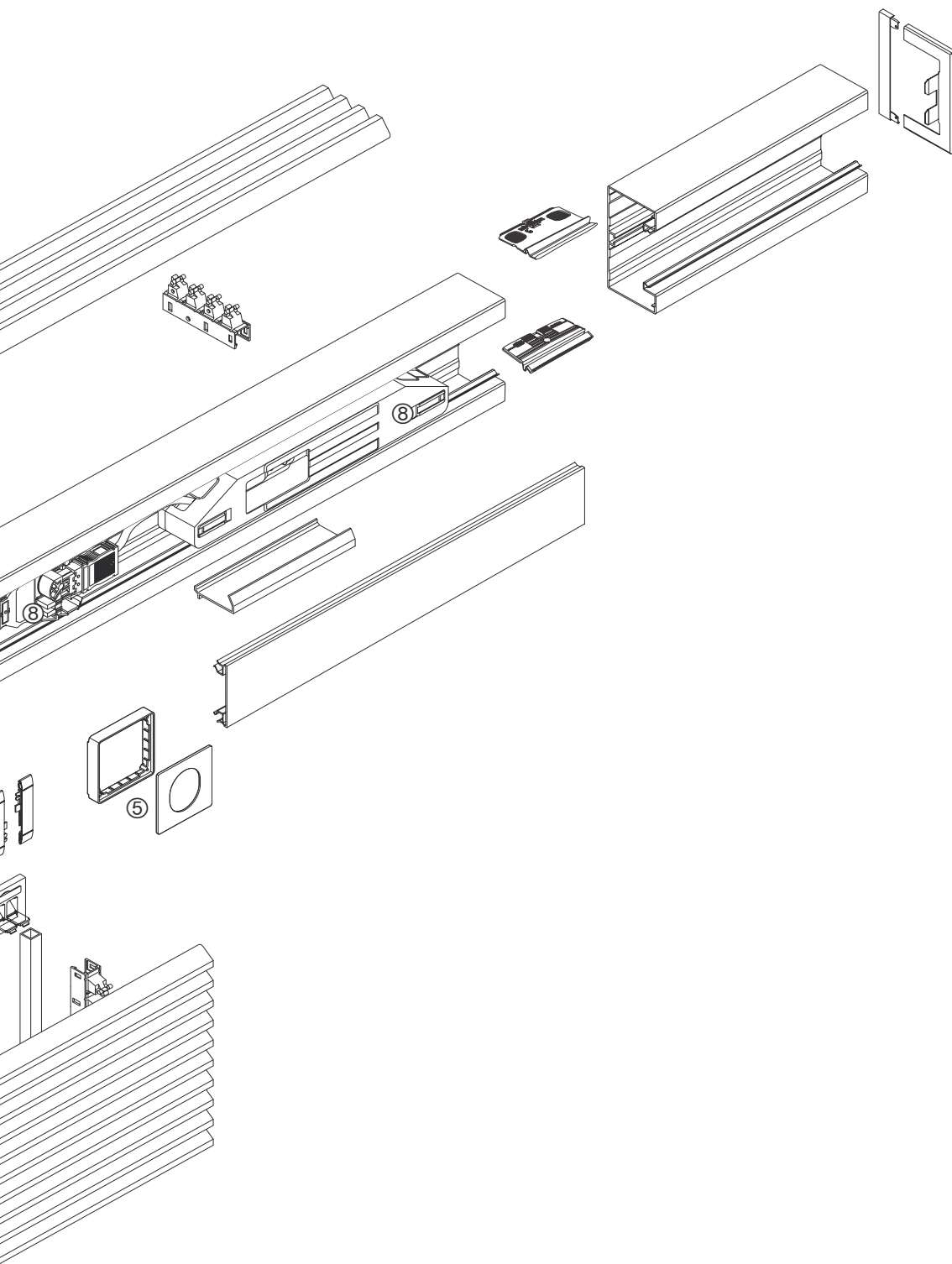

**tehalit.BR**

- ① Kanalprofile und Kanalformteile
- ② Steckdosen, Überspannungsschutz
- ③ Datenanschlussdosen
- ④ Telefon- und BK-/Sat-Anschlussdosen
- ⑤ Geräteeinbaudose für CEE Geräte bis 32 A
- ⑥ Brüstungsverkleidung
- ⑦ Konsolen
- ⑧ Dezentrale Absicherung, Energiebus



- Frontrastender Geräteeinbau
- Geschlossenes Profil mit 80 mm Oberteil
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 200 mm für Wandmontage
- Grundprofil mit vormontierten Kupplungen zur mechanischen Verbindung und einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage
- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei
- Grundprofil mit zusätzl. C-Profil

**Lieferfarben**

- RAL 9010, reinweiß
- RAL 9001, cremeweiß
- RAL 7035, lichtgrau

**Material Profile**

PVC

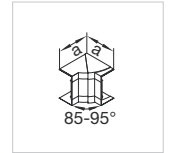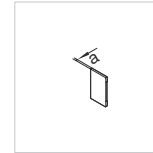

**Max. Leitungsbelegung  
Ø 11 mm - Füllgrad  
0.5 mit/ohne  
Geräteeinbau**


**Unterteil**  
PVC

**Oberteil**  
PVC

**Endstück**  
PC - ABS

**Inneneck verstellbar**  
PC - ABS

**BR65100\***

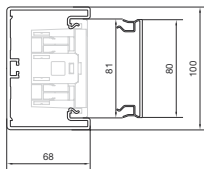

10/24

**BR6510019010\***  
reinweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
15,20 €/m

**BR08029010\***  
reinweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR6510069010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,00 €/St

**BR651004H9010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
24,10 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

10/24

**BR6510019001\***  
cremeweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
15,20 €/m

**BR08029001\***  
cremeweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR6510069001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,00 €/St

**BR651004H9001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
24,10 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

10/24

**BR6510017035\***  
lichtgrau  
VPE 8 m  
PrGr T03  
15,20 €/m

**BR08027035\***  
lichtgrau  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m


**BR6510067035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,00 €/St

**BR651004H7035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
24,10 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

**BR65130**

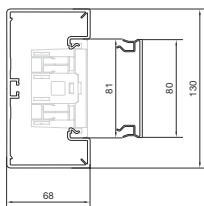

18/32

**BR6513019010**  
reinweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
20,10 €/m

**BR08029010**  
reinweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR6513069010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,20 €/St

**BR651304H9010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
26,30 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

18/32

**BR6513019001**  
cremeweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
20,10 €/m

**BR08029001**  
cremeweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR6513069001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,20 €/St

**BR651304H9001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
26,30 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

18/32

**BR6513017035**  
lichtgrau  
VPE 8 m  
PrGr T03  
20,10 €/m

**BR08027035**  
lichtgrau  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR6513067035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
8,20 €/St

**BR651304H7035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
26,30 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

\* Lieferbar ab 1. Quartal 2017



### Lieferlänge

2000 mm  
Sonderlängen auf Anfrage  
bis max. 6000 mm

### Lieferform

Grundprofil, 2 Kupplungen je 2 Meter, Oberteil separat

### Hinweis

Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

### Geräteeinbaudosen


für UP-Einsätze **mit Rahmen des Schalterherstellers:**  
- G2850 - frontrastender Geräteeinbau  
- GLS5500 - C-Profil Geräteeinbau

### Geräteeinbaudosen


für UP-Einsätze **ohne Rahmen des Schalterherstellers**  
oder für **Schalter und Taster Berker mit Rahmenblende universal:**  
- GLT4001 - frontrastender Geräteeinbau  
- GLT5000 - C-Profil Geräteeinbau




**Außeneck verstellbar**  
PC - ABS

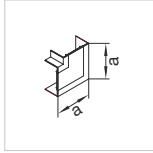


**Flachwinkel schnittkaschierend**  
PC - ABS

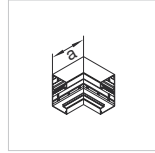


**Inneneck**  
PVC

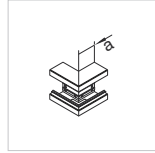


**Außeneck**  
PVC

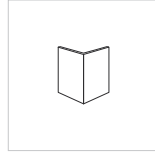


**Abdeckung für Außeneck**  
PVC

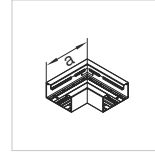

**Flachwinkel**  
PVC

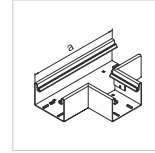

**T-Stück**  
PVC

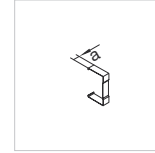

**Schnittkaschierung**  
Stahlblech

<b>BR651003H9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 23,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651005H9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 26,40 €/St  Maß a = 135 mm	<b>BR6510049010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510039010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 21,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6510059010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 29,30 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510089010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 29,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510079010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,30 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR651003H9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 23,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651005H9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 26,40 €/St  Maß a = 135 mm	<b>BR6510049001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510039001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 21,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6510059001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 29,30 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510089001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 29,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510079001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,30 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR651003H7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 23,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651005H7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 26,40 €/St  Maß a = 135 mm	<b>BR6510047035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510037035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 21,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6510057035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 29,30 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510087035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 29,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6510077035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,30 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR651303H9010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651305H9010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 28,00 €/St  Maß a = 165 mm	<b>BR6513049010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513039010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6513059010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513089010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513079010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,90 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR651303H9001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651305H9001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 28,00 €/St  Maß a = 165 mm	<b>BR6513049001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513039001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6513059001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513089001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513079001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,90 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR651303H7035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR651305H7035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 28,00 €/St  Maß a = 165 mm	<b>BR6513047035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513037035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St	<b>BR6513057035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513087035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR6513077035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,90 €/St  Maß a = 25 mm



- Frontrastender Geräteeinbau
- Geschlossenes Profil mit 80 mm Oberteil
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 200 mm für Wandmontage
- Grundprofil mit vormontierten Kupplungen zur mechanischen Verbindung und einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage
- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei
- Grundprofil mit zusätzl. C-Profil

**Lieferfarben**

- RAL 9010, reinweiß
- RAL 9001, cremeweiß
- RAL 7035, lichtgrau

**Material Profile**

PVC

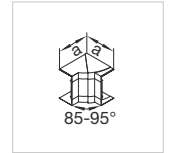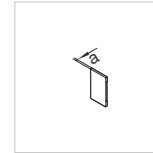

**Max. Leitungsbelegung**  
**Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau**


**Unterteil**  
 PVC

**Oberteil**  
 PVC

**Endstück**  
 PC - ABS

**Inneneck verstellbar**  
 PC - ABS

**BR65170**

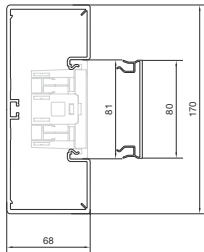

28/42

**BR6517019010**  
 reinweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 26,55 €/m

**BR08029010**  
 reinweiß  
 VPE 16 m  
 PrGr T03  
 6,05 €/m

**BR6517069010**  
 reinweiß  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 8,50 €/St

**BR651704H9010**  
 reinweiß  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 28,60 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

28/42

**BR6517019001**  
 cremeweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 26,55 €/m

**BR08029001**  
 cremeweiß  
 VPE 16 m  
 PrGr T03  
 6,05 €/m

**BR6517069001**  
 cremeweiß  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 8,50 €/St

**BR651704H9001**  
 cremeweiß  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 28,60 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

28/42

**BR6517017035**  
 lichtgrau  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 26,55 €/m

**BR08027035**  
 lichtgrau  
 VPE 16 m  
 PrGr T03  
 6,05 €/m

**BR6517067035**  
 lichtgrau  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 8,50 €/St

**BR651704H7035**  
 lichtgrau  
 VPE 1 St  
 PrGr T04  
 28,60 €/St

Maß a = 7 mm

Maß a = 143 mm

\* Lieferbar ab 1. Quartal 2017

**Lieferlänge**

2000 mm  
Sonderlängen auf Anfrage  
bis max. 6000 mm

**Lieferform**

Grundprofil, 2 Kupplungen je 2 Meter, Oberteil separat

**Hinweis**


Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **mit Rahmen des Schalterherstellers:**  
- G2850 - frontrastender Geräteeinbau  
- GLS5500 - C-Profil Geräteeinbau

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **ohne Rahmen des Schalterherstellers**  
oder für **Schalter und Taster Berker mit Rahmenblende universal:**  
- GLT4001 - frontrastender Geräteeinbau  
- GLT5000 - C-Profil Geräteeinbau

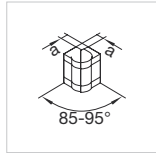

**Außeneck verstellbar**  
PC - ABS

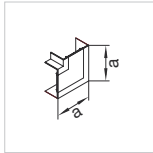


**Flachwinkel schnittkaschierend**  
PC - ABS

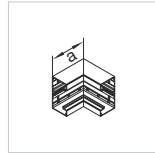


**Inneneck**  
PVC




**Außeneck**  
PVC

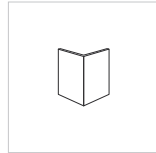


**Abdeckung für Außeneck**  
PVC

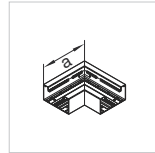

**Flachwinkel**  
PVC

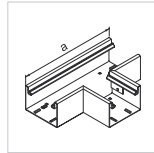

**T-Stück**  
PVC

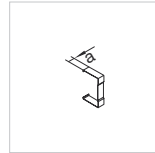

**Schnittkaschierung**  
Stahlblech

**BR651703H9010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
27,70 €/St

Maß a = 37 mm

**BR651705H9010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
29,70 €/St

Maß a = 205 mm

**BR6517049010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,90 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517039010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,70 €/St

Maß a = 250 mm

**BR0802A9010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
13,40 €/St

**BR6517059010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
42,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517089010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
43,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517079010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
9,50 €/St

Maß a = 25 mm

**BR651703H9001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
27,70 €/St

Maß a = 37 mm

**BR651705H9001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
29,70 €/St

Maß a = 205 mm

**BR6517049001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,90 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517039001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,70 €/St

Maß a = 250 mm

**BR0802A9001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
13,40 €/St

**BR6517059001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
42,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517089001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
43,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517079001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
9,50 €/St

Maß a = 25 mm

**BR651703H7035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
27,70 €/St

Maß a = 37 mm

**BR651705H7035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
29,70 €/St

Maß a = 205 mm

**BR6517047035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,90 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517037035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
40,70 €/St

Maß a = 250 mm

**BR0802A7035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
13,40 €/St

**BR6517057035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
42,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517087035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
43,40 €/St

Maß a = 250 mm

**BR6517077035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
9,50 €/St

Maß a = 25 mm

- Frontrastender Geräteeinbau
- Geschlossenes Profil mit 2 x 80 mm Oberteil
- Geräteeinbau in zwei Ebenen
- Zwei Kammern zum getrennten Verlegen von Energie- und Datenleitungen
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 200 mm für Wandmontage
- Grundprofil mit vormontierten Kupplungen zur mechanischen Verbindung und einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage
- Formteile aus Grundprofil oder Haubenformteile aus PC/ABS halogenfrei
- Grundprofil mit zusätzl. C-Profil

### Lieferfarben


RAL 9010, reinweiß  
RAL 9001, cremeweiß  
RAL 7035, lichtgrau

### Material Profile

PVC

### Lieferlänge

2000 mm  
Sonderlängen auf Anfrage  
bis max. 6000 mm

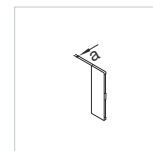


**Max. Leitungsbelegung**  
Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau

**Unterteil**  
PVC

**Oberteil**  
PVC

**Endstück**  
PC - ABS

### BR65210D\*

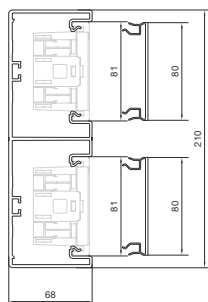

23/50

**BR652101D9010\***  
reinweiß  
VPE 6 m  
PrGr T03  
38,60 €/m

**BR08029010\***  
reinweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR652106D9010\***  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
16,00 €/St

Maß a = 7 mm

23/50

**BR652101D9001\***  
cremeweiß  
VPE 6 m  
PrGr T03  
38,60 €/m

**BR08029001\***  
cremeweiß  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR652106D9001\***  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
16,00 €/St

Maß a = 7 mm

23/50

**BR652101D7035\***  
lichtgrau  
VPE 6 m  
PrGr T03  
38,60 €/m

**BR08027035\***  
lichtgrau  
VPE 16 m  
PrGr T03  
6,05 €/m

**BR652106D7035\***  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
16,00 €/St

Maß a = 7 mm

\* Lieferbar ab 1. Quartal 2017



### Lieferform

Grundprofil, 2 Kupplungen je 2 Meter, Oberteil separat

### Hinweis

Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen. Oberteil und Abdeckung für Außeneck wird zweimal benötigt.

### Geräteeinbaudosen

für UP-Einsätze **mit Rahmen des Schalterherstellers:**


- G2850 - frontrastender Geräteeinbau
- GLS5500 - C-Profil Geräteeinbau

### Geräteeinbaudosen

für UP-Einsätze **ohne Rahmen des Schalterherstellers**

**oder für Schalter und Taster Berker mit Rahmenblende universal:**

- GLT4001 - frontrastender Geräteeinbau
- GLT5000 - C-Profil Geräteeinbau

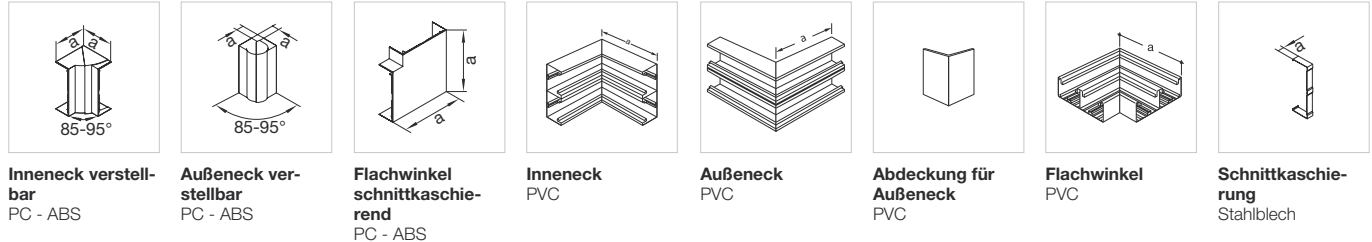

<b>BR652104DH9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 30,90 €/St  Maß a = 143 mm	<b>BR652103DH9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 29,60 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR652105DH9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 31,10 €/St  Maß a = 266 mm	<b>BR652104D9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 47,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652103D9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 50,10 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652105D9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 69,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652107D9010*</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 13,20 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR652104DH9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 30,90 €/St  Maß a = 143 mm	<b>BR652103DH9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 29,60 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR652105DH9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 31,10 €/St  Maß a = 266 mm	<b>BR652104D9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 47,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652103D9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 50,10 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652105D9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 69,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652107D9001*</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 13,20 €/St  Maß a = 25 mm
<b>BR652104DH7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 30,90 €/St  Maß a = 143 mm	<b>BR652103DH7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 29,60 €/St  Maß a = 37 mm	<b>BR652105DH7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 31,10 €/St  Maß a = 266 mm	<b>BR652104D7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 47,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652103D7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 50,10 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR0802A7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 13,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652105D7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 69,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>BR652107D7035*</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 13,20 €/St  Maß a = 25 mm

- C-Profil Geräteeinbau
- Geschlossenes Profil
- Oberteilbreiten (80, 100, 120 mm)
- Zusätzlich 2 Kammern bei 85 mm tiefen Kanalprofilen
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 200 mm für Wandmontage
- Formteile aus Grundprofilen

**Lieferfarben**

- RAL 9010, reinweiß
- RAL 9001, cremeweiß
- RAL 7035, lichtgrau

**Material**

PVC




**Max. Leitungsbelegung**  
Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau

**Unterteil**  
PVC

**Oberteil**  
PVC

**BR70130**

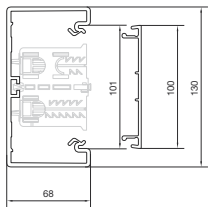

16/31

**BR7013019010**  
reinweiß  
VPE 12 m  
PrGr T03  
23,40 €/m

**BR7013029010**  
reinweiß  
VPE 32 m  
PrGr T03  
9,70 €/m

16/31

**BR7013019001**  
cremeweiß  
VPE 12 m  
PrGr T03  
23,40 €/m


**BR7013029001**  
cremeweiß  
VPE 32 m  
PrGr T03  
9,70 €/m

16/31

**BR7013017035**  
lichtgrau  
VPE 12 m  
PrGr T03  
23,40 €/m

**BR7013027035**  
lichtgrau  
VPE 32 m  
PrGr T03  
9,70 €/m

**BR70170**

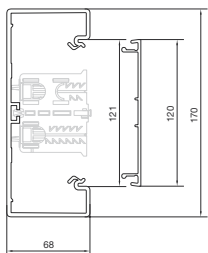

26/42

**BR7017019010**  
reinweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
33,40 €/m

**BR7017029010**  
reinweiß  
VPE 32 m  
PrGr T03  
11,30 €/m

26/42

**BR7017019001**  
cremeweiß  
VPE 8 m  
PrGr T03  
33,40 €/m

**BR7017029001**  
cremeweiß  
VPE 32 m  
PrGr T03  
11,30 €/m

26/42

**BR7017017035**  
lichtgrau  
VPE 8 m  
PrGr T03  
33,40 €/m

**BR7017027035**  
lichtgrau  
VPE 32 m  
PrGr T03  
11,30 €/m

**Lieferlänge**

2000 mm  
Sonderlängen auf Anfrage  
bis max. 6000 mm

**Lieferform**

Grundprofil, Oberteil separat

**Hinweis**


Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **mit Rahmen des Schalterherstellers:**  
- GLS5500

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **ohne Rahmen des Schalterherstellers**  
oder für **Schalter und Taster Berker mit Rahmenblende universal:**  
- GLT5000

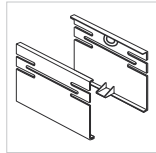


**Kupplung**  
Polystyrol (PS)

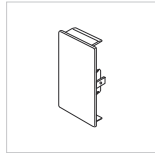


**Endstück**  
PVC

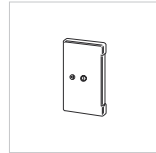


**Endstück IP54**  
Zink - Druckguß

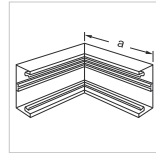


**Inneneck**  
PVC

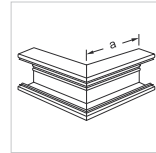


**Außeneck**  
PVC

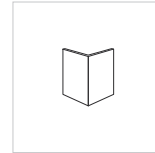

**Abdeckung für Außeneck**  
PVC

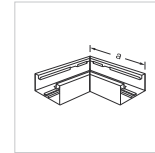

**Flachwinkel**  
PVC

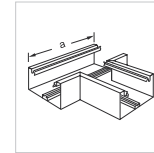

**T-Stück**  
PVC

<b>L2554</b> farblos VPE 1 Paar PrGr T04 3,85 €/Paar	<b>M55739010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,20 €/St	<b>L61349010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St	<b>L87719010</b> reinweiß VPE 8 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87729010</b> reinweiß VPE 5 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87789010</b> reinweiß VPE 5 St PrGr T04 13,70 €/St	<b>L87759010</b> reinweiß VPE 12 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87769010</b> reinweiß VPE 4 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm
<b>L2554</b> farblos VPE 1 Paar PrGr T04 3,85 €/Paar	<b>M55739001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,20 €/St	<b>L61349001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St	<b>L87719001</b> cremeweiß VPE 8 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87729001</b> cremeweiß VPE 5 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87789001</b> cremeweiß VPE 5 St PrGr T04 13,70 €/St	<b>L87759001</b> cremeweiß VPE 12 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87769001</b> cremeweiß VPE 4 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm
<b>L2554</b> farblos VPE 1 Paar PrGr T04 3,85 €/Paar	<b>M55737035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,20 €/St	<b>L61347035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 29,20 €/St	<b>L87717035</b> lichtgrau VPE 8 St PrGr T04 29,20 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87727035</b> lichtgrau VPE 5 St PrGr T04 25,50 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87787035</b> lichtgrau VPE 5 St PrGr T04 13,70 €/St	<b>L87757035</b> lichtgrau VPE 12 St PrGr T04 33,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L87767035</b> lichtgrau VPE 4 St PrGr T04 34,00 €/St  Maß a = 250 mm
<b>L2558</b> farblos VPE 1 Set PrGr T04 3,90 €/Set	<b>M56139010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St	<b>L61449010</b> reinweiß VPE 1 St PrGr T04 26,20 €/St	<b>L91019010</b> reinweiß VPE 6 St PrGr T04 40,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91029010</b> reinweiß VPE 4 St PrGr T04 40,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L92889010</b> reinweiß VPE 5 St PrGr T04 13,80 €/St	<b>L91059010</b> reinweiß VPE 14 St PrGr T04 42,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91069010</b> reinweiß VPE 4 St PrGr T04 43,40 €/St  Maß a = 250 mm
<b>L2558</b> farblos VPE 1 Set PrGr T04 3,90 €/Set	<b>M56139001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St	<b>L61449001</b> cremeweiß VPE 1 St PrGr T04 26,20 €/St	<b>L91019001</b> cremeweiß VPE 6 St PrGr T04 40,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91029001</b> cremeweiß VPE 4 St PrGr T04 40,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L92889001</b> cremeweiß VPE 5 St PrGr T04 13,80 €/St	<b>L91059001</b> cremeweiß VPE 14 St PrGr T04 42,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91069001</b> cremeweiß VPE 4 St PrGr T04 43,40 €/St  Maß a = 250 mm
<b>L2558</b> farblos VPE 1 Set PrGr T04 3,90 €/Set	<b>M56137035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 8,50 €/St	<b>L61447035</b> lichtgrau VPE 1 St PrGr T04 26,20 €/St	<b>L91017035</b> lichtgrau VPE 6 St PrGr T04 40,90 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91027035</b> lichtgrau VPE 4 St PrGr T04 40,70 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L92887035</b> lichtgrau VPE 5 St PrGr T04 13,80 €/St	<b>L91057035</b> lichtgrau VPE 14 St PrGr T04 42,40 €/St  Maß a = 250 mm	<b>L91067035</b> lichtgrau VPE 4 St PrGr T04 43,40 €/St  Maß a = 250 mm

- C-Profil Geräteeinbau
- Geschlossenes Profil
- Oberteilbreiten (100, 120 mm)
- Zusätzlich 2 Kammern bei 85 mm tiefen Kanalprofilen
- Bodenlochung im Abstand von 50 mm für Konsolen- und 200 mm für Wandmontage
- Formteile aus Grundprofilen

**Lieferfarben**

- RAL 9010, reinweiß
- RAL 9001, cremeweiß
- RAL 7035, lichtgrau

**Material**

PVC




**Max. Leitungsbelegung**  
**Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau**

**Unterteil**  
 PVC

**Oberteil**  
 PVC

**BR85130**

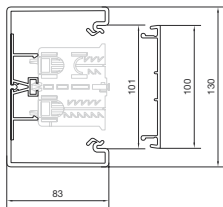

26/41

**BR8513019010**  
 reinweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 34,20 €/m

**BR7013029010**  
 reinweiß  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 9,70 €/m

26/41

**BR8513019001**  
 cremeweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 34,20 €/m


**BR7013029001**  
 cremeweiß  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 9,70 €/m

26/41

**BR8513017035**  
 lichtgrau  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 34,20 €/m

**BR7013027035**  
 lichtgrau  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 9,70 €/m

**BR85170**

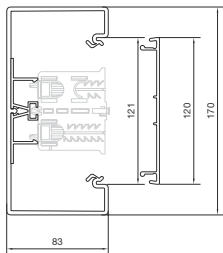

39/54

**BR8517019010**  
 reinweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 44,90 €/m

**BR7017029010**  
 reinweiß  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 11,30 €/m

39/54

**BR8517019001**  
 cremeweiß  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 44,90 €/m

**BR7017029001**  
 cremeweiß  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 11,30 €/m

39/54

**BR8517017035**  
 lichtgrau  
 VPE 8 m  
 PrGr T03  
 44,90 €/m

**BR7017027035**  
 lichtgrau  
 VPE 32 m  
 PrGr T03  
 11,30 €/m



**Lieferlänge**

2000 mm  
Sonderlängen auf Anfrage  
bis max. 6000 mm

**Lieferform**

Grundprofil, Oberteil separat

**Hinweis**


Bei der Deckenmontage von Kanalsystemen sind die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich zu befestigen.

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **mit Rahmen des Schalterherstellers**:  
- GLS5500

**Geräteeinbaudosen**


für UP-Einsätze **ohne Rahmen des Schalterherstellers**  
oder für **Schalter und Taster Berker mit Rahmenblende universal**:  
- GLT5000

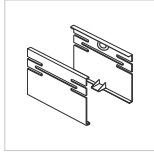


**Kupplung**  
Polystyrol (PS)

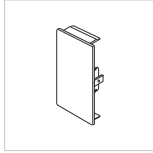


**Endstück**  
PVC

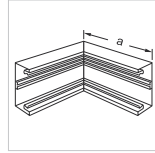


**Inneneck**  
PVC

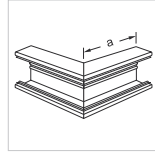


**Außeneck**  
PVC

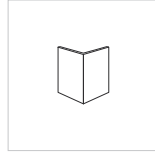

**Abdeckung für Außeneck**  
PVC

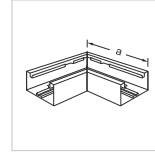

**Flachwinkel**  
PVC

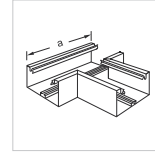

**T-Stück**  
PVC

**L2354**  
farblos  
VPE 1 Paar  
PrGr T04  
4,40 €/Paar

**L23539010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
10,80 €/St

**R88519010**  
reinweiß  
VPE 7 St  
PrGr T04  
37,80 €/St

**R88529010**  
reinweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
33,00 €/St

**L87789010**  
reinweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,70 €/St

**R88559010**  
reinweiß  
VPE 10 St  
PrGr T04  
43,20 €/St

**R88569010**  
reinweiß  
VPE 4 St  
PrGr T04  
44,10 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**L2354**  
farblos  
VPE 1 Paar  
PrGr T04  
4,40 €/Paar

**L23539001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
10,80 €/St

**R88519001**  
cremeweiß  
VPE 7 St  
PrGr T04  
37,80 €/St

**R88529001**  
cremeweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
33,00 €/St

**L87789001**  
cremeweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,70 €/St

**R88559001**  
cremeweiß  
VPE 10 St  
PrGr T04  
43,20 €/St

**R88569001**  
cremeweiß  
VPE 4 St  
PrGr T04  
44,10 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**L2354**  
farblos  
VPE 1 Paar  
PrGr T04  
4,40 €/Paar

**L23537035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
10,80 €/St

**R88517035**  
lichtgrau  
VPE 7 St  
PrGr T04  
37,80 €/St

**R88527035**  
lichtgrau  
VPE 5 St  
PrGr T04  
33,00 €/St

**L87787035**  
lichtgrau  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,70 €/St

**R88557035**  
lichtgrau  
VPE 10 St  
PrGr T04  
43,20 €/St

**R88567035**  
lichtgrau  
VPE 4 St  
PrGr T04  
44,10 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**L2559**  
farblos  
VPE 1 Set  
PrGr T04  
4,40 €/Set

**L23639010**  
reinweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
11,40 €/St

**R88619010**  
reinweiß  
VPE 6 St  
PrGr T04  
49,20 €/St

**R88629010**  
reinweiß  
VPE 4 St  
PrGr T04  
49,00 €/St

**L92889010**  
reinweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,80 €/St

**R88659010**  
reinweiß  
VPE 8 St  
PrGr T04  
50,60 €/St

**R88669010**  
reinweiß  
VPE 9 St  
PrGr T04  
52,40 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**L2559**  
farblos  
VPE 1 Set  
PrGr T04  
4,40 €/Set

**L23639001**  
cremeweiß  
VPE 1 St  
PrGr T04  
11,40 €/St

**R88619001**  
cremeweiß  
VPE 6 St  
PrGr T04  
49,20 €/St

**R88629001**  
cremeweiß  
VPE 4 St  
PrGr T04  
49,00 €/St

**L92889001**  
cremeweiß  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,80 €/St

**R88659001**  
cremeweiß  
VPE 8 St  
PrGr T04  
50,60 €/St

**R88669001**  
cremeweiß  
VPE 9 St  
PrGr T04  
52,40 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**L2559**  
farblos  
VPE 1 Set  
PrGr T04  
4,40 €/Set

**L23637035**  
lichtgrau  
VPE 1 St  
PrGr T04  
11,40 €/St

**R88617035**  
lichtgrau  
VPE 6 St  
PrGr T04  
49,20 €/St

**R88627035**  
lichtgrau  
VPE 4 St  
PrGr T04  
49,00 €/St

**L92887035**  
lichtgrau  
VPE 5 St  
PrGr T04  
13,80 €/St

**R88657035**  
lichtgrau  
VPE 8 St  
PrGr T04  
50,60 €/St

**R88667035**  
lichtgrau  
VPE 9 St  
PrGr T04  
52,40 €/St

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

Maß a = 250 mm

**PVC-Trennwand**

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen

**Doppelte PVC-Trennwand**

Für mehr Leitungsführungsebenen und Systemtrennung

**Metall-Trennwand**

Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung

**Halter für Trennwände**

Zum Sichern der Trennwände gegen Herausrutschen, besonders bei vertikaler Montage

**Klammer für Leitungsrückhalt**

Bei Überkopfmontage oder vertikaler Montage können die Leitungen während der Montage ohne Deckel gehalten werden

**Wandanschlussblende**

Die Wandanschlussblenden dienen zum sauberen Abdecken der Mauerdurchbrüche.  
Zwei Ausführungen für direkte Wandmontage oder Konsolenmontage.



**Trennwand, 1-fach, PVC**

Länge: 2000 mm

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwand PVC zu BR/N/A/S mit C-Profil	PVC	40	T02	4,35 €/m	<b>M1043</b>

M1043



**Trennwand, 2-fach, PVC**

Länge: 2000 mm

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen.

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwand 2-fach PVC zu BR mit C-Profil	PVC	40	T04	8,40 €/m	<b>M1257</b>

M1257



**Trennwand, 1-fach, PC/ABS**

Länge: 2000 mm

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen.  
Besonders geeignet für die senkrechte Montage.

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwand hfr für Kanäle mit C-Profil	PC - ABS	40	T04	7,70 €/m	<b>BRHT*</b>

BRHT



**Trennwand, 1-fach, Stahlblech verzinkt**

Länge: 2000 mm

Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen.  
Erdungsmaßnahmen beachten.

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Trennwand Stahl zu BR/A/H/S mit C-Profil	Stahl	32	T02	12,00 €/m	<b>L6477VERZ</b>

L6477VERZ

\* Lieferbar ab 1. Quartal 2017

**Kupplung, PC/ABS**

Ersatzteil

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kupplung Paar hfr BR 65x100/130/170/210D	Polystyrol (PS)	1	T04	2,75 €/Set	<b>BR65X9</b>



BR65X9

**Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC/ABS**

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Set Bolzen/Kabelrückhalt hfr C-Profil	Polyamid (PA)	1	T04	1,50 €/Set	<b>BRTB*</b>



BRTB

**Kabelrückhalteklammer, PC/ABS**

Bezeichnung	Werkstoff	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Kabelrückhalteklammer hfr für OT 80mm	Polyamid (PA)	10	T04	1,00 €/St	<b>BRKL*</b>



BRKL



L4253BCHR

**Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech chromatiert**

Werkstoff: Stahl

L4253BCHR für Deckelspur 80 mm  
L4254BCHR für Deckelspur 100 mm  
L4255BCHR für Deckelspur 120 mm

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Klammer Stahl BR/A/S Oberteil 80mm	80	T04	4,35 €/St	<b>L4253BCHR</b>
Klammer Stahl BR/H Oberteil 100mm	70	T04	4,90 €/St	<b>L4254BCHR</b>
Klammer Stahl BR/A/H/S Oberteil 120mm	50	T04	5,30 €/St	<b>L4255BCHR</b>



BR65100W9010

**Wandanschlussblenden, Stahlblech verzinkt**

**Wandmontage**

BR65100Wxxxx für BR65100  
BR65130Wxxxx für BR65130  
BR65170Wxxxx für BR65170  
BR65210Wxxxx für BR65210

Kanalhöhe	Kanalbreite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
68 mm	100 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	17,00 €/St	<b>BR65100W9010</b>
68 mm	100 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	17,00 €/St	<b>BR65100W9001</b>
68 mm	100 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	17,00 €/St	<b>BR65100W7035</b>
68 mm	130 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	19,30 €/St	<b>BR65130W9010</b>
68 mm	130 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	19,30 €/St	<b>BR65130W9001</b>
68 mm	130 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	19,30 €/St	<b>BR65130W7035</b>
68 mm	170 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	21,30 €/St	<b>BR65170W9010</b>
68 mm	170 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	21,30 €/St	<b>BR65170W9001</b>
68 mm	170 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	21,30 €/St	<b>BR65170W7035</b>
68 mm	210 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	24,30 €/St	<b>BR65210DW9010</b>
68 mm	210 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	24,30 €/St	<b>BR65210DW9001</b>
68 mm	210 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	24,30 €/St	<b>BR65210DW7035</b>



BR65100WK9010

**Abschlussstück zur Wandanschlussblende, Stahlblech verzinkt**

Zum Verschließen der Wandanschlussblende bei Montage auf Konsole (wandentfernt).

BR65100WKxxxx für BR65100  
BR65130WKxxxx für BR65130  
BR65170WKxxxx für BR65170  
BR65210DWKxxxx für BR65210D

Kanalbreite	Maß a	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
100 mm	7 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	6,30 €/St	<b>BR100WK9010*</b>
100 mm	7 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	6,30 €/St	<b>BR100WK9001*</b>
100 mm	7 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	6,30 €/St	<b>BR100WK7035*</b>
130 mm	7 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>BR130WK9010*</b>
130 mm	7 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>BR130WK9001</b>
130 mm	7 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	6,90 €/St	<b>BR130WK7035</b>
170 mm	7 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	7,75 €/St	<b>BR170WK9010</b>
170 mm	7 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	7,75 €/St	<b>BR170WK9001</b>
170 mm	7 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	7,75 €/St	<b>BR170WK7035</b>
210 mm	7 mm	Stahlblech	reinweiß	1	T04	10,80 €/St	<b>BR210DWK9010*</b>
210 mm	7 mm	Stahlblech	cremeweiß	1	T04	10,80 €/St	<b>BR210DWK9001*</b>
210 mm	7 mm	Stahlblech	lichtgrau	1	T04	10,80 €/St	<b>BR210DWK7035*</b>



\* Lieferbar ab 1. Quartal 2017



## Wandanschlussblenden, Wandmontage, PC/ABS halogenfrei (hfr)

### Wandmontage

L3314xxxx für BR70130  
L3318xxxx für BR70170  
L3330xxxx für BR85130  
L3334xxxx für BR85170

Kanalhöhe	Kanalbreite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
68 mm	130 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	20,80 €/St	<b>L33149010</b>
68 mm	130 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	20,80 €/St	<b>L33149001</b>
68 mm	130 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	20,80 €/St	<b>L33147035</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	22,90 €/St	<b>L33189010</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	22,90 €/St	<b>L33189001</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	22,90 €/St	<b>L33187035</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	22,40 €/St	<b>L33309010</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	22,40 €/St	<b>L33309001</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	22,40 €/St	<b>L33307035</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	25,10 €/St	<b>L33349010</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	25,10 €/St	<b>L33349001</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	25,10 €/St	<b>L33347035</b>



L33109010

## Wandanschlussblenden, Konsolenmontage, PC/ABS halogenfrei (hfr)

### Konsolenmontage

L3315xxxx für BR70130  
L3319xxxx für BR70170  
L3331xxxx für BR85130  
L3335xxxx für BR85170

Kanalhöhe	Kanalbreite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
68 mm	130 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	23,10 €/St	<b>L33159010</b>
68 mm	130 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	23,10 €/St	<b>L33159001</b>
68 mm	130 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	23,10 €/St	<b>L33157035</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	25,90 €/St	<b>L33199010</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	25,90 €/St	<b>L33199001</b>
68 mm	170 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	25,90 €/St	<b>L33197035</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	25,50 €/St	<b>L33319010</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	25,50 €/St	<b>L33319001</b>
83 mm	130 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	25,50 €/St	<b>L33317035</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	reinweiß	1	T04	28,00 €/St	<b>L33359010</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	cremeweiß	1	T04	28,00 €/St	<b>L33359001</b>
83 mm	170 mm	PC - ABS	lichtgrau	1	T04	28,00 €/St	<b>L33357035</b>



L33119010

## Max. Leitungsbelegung in Kanälen, Füllgrad 0,5

Fassungsvermögen tehalit.BR - Geräteeinbau

Kanalbezeichnung	Kabeltypen					
	Lichtwellenleiter duplex Ø 2,8 x 5,6 mm	J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,6 Ø 6,9 mm	KS-02YSCY n x 2 x AWG 22/1 PIMF-100 Ohm Ø 8,2 mm	NYM-J3 x 1,5 Ø 10 mm	NYM-J5 x 2,5 Ø 12,2 mm	NYM-J4 x 10 Ø 17,7 mm
BR65100	77	25	18	12	8	4
BR65130	140	46	33	22	15	7
BR65170	214	70	50	34	22	10
BR65210D	178	58	42	28	18	9
BR70130	124	42	30	20	14	6
BR70170	214	70	50	34	22	10
BR85130	191	63	45	29	20	10
BR85170	304	100	70	48	32	16

## Montagezeiten Installationskanäle

Kanaltyp	Kanalverlegung in min/m	Kabel einlegen in min/m
<b>BR Brüstungskanalsystem</b>	BR65100	10,5
	BR65130	11
	BR65170	120
	BR65210D	13
	BR70130	11
	BR70170	12
	BR85130	12
	BR85170	13
	Trennwand	1,5
<b>Brüstungsverkleidung</b>		<b>Montage in min/m</b>
	Konsolen inklusive Lamellenverkleidung waagrecht: Tiefe 50-160 mm	
	Konsolen inklusive Lamellenverkleidung waagrecht: Tiefe 200-300 mm	
	Lamellenverkleidung senkrecht	
	Paneelenverkleidung senkrecht	
	Richtwert komplette Installation von Kanal mit Konsolen und Lamellen	
	Richtwert komplette Installation von Kanal mit Konsolen und Paneelen	
Konsole montieren		

## Schallbarriere

### Schallbarriere L5804

Maximale Füllung bei leerem Kanal

Kanaltypen	Zopfzahl
BR65100	10
BR65130	13
BR65170	15
BR65210D	20
BR70130	13
BR70170	15
BR85130	16
BR85170	19

## 2K-Silikon-Brandschutzschaum S90

### Bedarfstabelle Kabelabschottung

Kanaltypen	Volumen in cm <sup>3</sup>	Kanal ohne Leitungsbelegung	Kanal mit maximaler Leitungsbelegung
BR65100	1.050	0,5 Set	0,5 Dose
BR65130	1.365	0,7 Set	0,6 Dose
BR65170	1.785	0,9 Set	0,8 Dose
BR65210D	2.205	1 Set + 0,1 Dose	1,0 Dose
BR70130	1.365	0,7 Set	0,6 Dose
BR70170	1.785	0,9 Set	0,8 Dose
BR85130	1.658	0,8 Set	0,7 Dose
BR85170	1.403	0,7 Set	0,6 Dose



# Geräteeinbau frontrastend

Mit nur einem Handgriff montiert: Beim frontrastenden Geräteeinbau werden Kanalsteckdosen und Geräteeinbaudosen für UP-Einbaugeräte in die Verschlusskontur des Kanalunterteils eingerastet. Der Einbau kommt ohne Schrauben aus und ist sehr einfach auszuführen – genau wie das nachträgliche Versetzen der Geräte. Dank der angebotenen Geräteeinbaudosen lassen sich auch Unterputzgeräte installieren. Passende Anschlüsse und Modularblenden sind natürlich ebenfalls erhältlich.





Kanalsteckdosen und Modularblenden 2-fach, frontrastender Geräteeinbau	54
Kanalsteckdosen und Modularblenden 3-fach, frontrastender Geräteeinbau	57
Kanalsteckdosen Master/Slave und Modularblenden, frontrastender Geräteeinbau	58
Anschlusszubehör für Kanalsteckdosen	59
Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)	62
Rahmenblende universal, ABS halogenfrei (hfr)	63
Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)	64
Überspannungsschutzmodul und Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	65
Geräteeinbaudosen für Datendosen mit 50 x 50 mm Zentralscheibe, Adapterrahmen und Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	66
ACO+-Einbauset, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	68
Keystone-Einbauset, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	69
Datenanschluss-, Fernmelde-, BK/Sat-Anschlussdosen für Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	71
Schalter, Taster Berker mit Wippe für Rahmenblende universal, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau	76
UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, frontrastender Geräteeinbau	79
Geräteeinbaudosen für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, frontrastender Geräteeinbau	82
Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A, Blendenset, frontrastend	84

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom bis 25 A mit Berührungsschutz und Verpolungssicherheit, Prüfföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich
- Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder Eingangsbuchse G4703

## Überspannungsschutz-Modul

- Wirkungsbereich max. 5 m nach allen Seiten vom ÜSM-Modul
- Optische Anzeige bei ausgelöstem ÜSM (rotes Licht brennt)
- geprüft in Anlehnung an DIN/VDE 0675, Teil 6
- Feinschutz nach Klasse D
- Nennableitstrom 1,5 kA
- Max. Ableitstrom 5 kA
- Anschlussklemme für Fernmeldekontakt




### Kanalsteckdose, 2-fach

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder Eingangsbuchse G4703.

 GS20019010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 2-fach Wago frontrastend rweiß	reinweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20019010</b>
Steckdose 2-fach Wago frontrastend cweiß	cremeweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20019001</b>
Steckdose 2-fach Wago frontrastend gschw	graphitschwarz	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20019011</b>
Steckdose 2-fach Wago frontrastend vrot	verkehrsrot	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20013020</b>
Steckdose 2-fach Wago frontrastend mgrün	minzgrün	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20016029</b>




### Kanalsteckdose, 2-fach 45 Grad

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Steckdosenkopf 45 Grad für z.B. Senkrechteinbau, Steckernetzteile, Winkelstecker.

 GS20119010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 2-fach 45° Wago frontrasten rw	reinweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20119010</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago frontrasten cw	cremeweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20119001</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago frontrasten gs	graphitschwarz	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20119011</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago frontrasten vr	verkehrsrot	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20113020</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago frontrast mg	minzgrün	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20116029</b>




### Kanalsteckdose, 1-fach mit Schalter

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Kontrollwippschalter, Schalter 2-polig.  
 Steckdosenkopf und Ausgangsbuchse geschaltet.

 GS11019010




Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose+Schalter Wago frontrastend rw	reinweiß	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11019010</b>
Steckdose+Schalter Wago frontrastend cw	cremeweiß	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11019001</b>
Steckdose+Schalter Wago frontrastend gs	graphitschwarz	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11019011</b>
Steckdose+Schalter Wago frontrastend vr	verkehrsrot	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11013020</b>

## Kanalsteckdose, 1-fach mit ÜSM


Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.

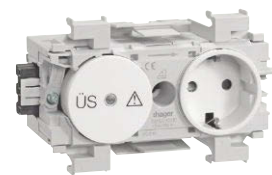

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose+Feinschutz Wago frontrasten rw	reinweiß	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12019010</b>
Steckdose+Feinschutz Wago frontrasten cw	cremeweiß	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12019001</b>
Steckdose+Feinschutz Wago frontrasten gs	graphitschwarz	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12019011</b>
Steckdose+Feinschutz Wago frontrasten vr	verkehrsrot	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12013020</b>

 GS12019010



## ÜSM und Störfilter

 
Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.  
 Funkentstörfilter nach DIN/EN 133200/VDE 0565 T.3-1:1996-06  
 Einfügungsdämpfung:  
 symmetrisch 23 dB (1 MHz)  
 asymmetrisch > 30 dB (1 MHz)



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Feinschutz+Störfilter Wago frontrast rw	reinweiß	10	T02	176,00 €/St	<b>G004019010</b>
Feinschutz+Störfilter Wago frontrast cw	cremeweiß	10	T02	176,00 €/St	<b>G004019001</b>
Feinschutz+Störfilter Wago frontrast gs	graphitschwarz	10	T02	176,00 €/St	<b>G004019011</b>
Feinschutz+Störfilter Wago frontrast r	verkehrsrot	10	T02	176,00 €/St	<b>G004013020</b>


G004019010



## ÜSM mit Schalter


Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.  
 Kontrollwippschalter, Schalter 2-polig.

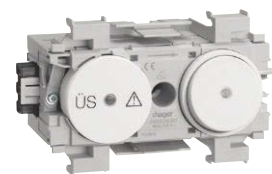

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Feinschutz+Schalter Wago frontrastend rw	reinweiß	10	T02	162,10 €/St	<b>G003019010</b>
Feinschutz+Schalter Wago frontrastend cw	cremeweiß	10	T02	162,10 €/St	<b>G003019001</b>
Feinschutz+Schalter Wago frontrastend gs	graphitschwarz	10	T02	162,10 €/St	<b>G003019011</b>
Feinschutz+Schalter Wago frontrastend r	verkehrsrot	10	T02	162,10 €/St	<b>G003013020</b>

 G003019010



## Überspannungsschutzmodul

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz

Ersatzteil  
 Feinschutz Überspannungskategorie III.



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil	1	T02	60,90 €/St	<b>G4159</b>

G4159



## Modularblende, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080209010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080209010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080209001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080207035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080203020</b>



## Modularblende mit Kennzeichnungsschild, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080219010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080219010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080219001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080217035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080213020</b>



- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom bis 25 A mit Berührungsschutz und Verpolungssicherheit, Prüfoffnungen in gestecktem

- Zustand zugänglich
- Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder Eingangsbuchse G4703


## Kanalsteckdose, 3-fach

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50/60 Hz
Stecksystem:	Wago Winsta



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 3-fach Wago frontrastend rweiß	reinweiß	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30019010</b>
Steckdose 3-fach Wago frontrastend cweiß	cremeweiß	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30019001</b>
Steckdose 3-fach Wago frontrastend gschw	graphitschwarz	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30019011</b>
Steckdose 3-fach Wago frontrastend vrot	verkehrsrot	10	T02	55,50 €/St	<b>GS30013020</b>
Steckdose 3-fach Wago frontrastend mgrün	minzgrün	10	T02	55,50 €/St	<b>GS30016029</b>

 GS30019010



## Modularblende, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff:	ABS
Halogenfrei:	ja


- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereicht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080307035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080303020</b>

 GB080309010



## Modularblende mit Kennzeichnungsschild, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff:	ABS
Halogenfrei:	ja


- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereicht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080319010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080319001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080317035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080313020</b>

 GB080319010



- Master/Slave Kanalsteckdose
- Energieeinsparung durch Stromlosschaltung aller Slave-Geräte
- Erhöhte Sicherheit - keine Brandgefahr durch Spannungsfreischaltung aller Slave-Geräte
- Mehr Komfort - nur das Master-Gerät muss ein- oder ausgeschaltet werden
- Ein Master-Gerät schaltet alle angeschlossenen Slave-Geräte
- Manuelles Einstellen der Schaltschwelle (20 bis 100 mA) möglich
- Manuelles Ein- und Ausschalten der Slave-Geräte möglich

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- einfache Erweiterung auf mehrere Slaves durch Anreihung weiterer Kanalsteckdosen bis zum Nennstrom
- Schaltschwelle 20 bis 100 mA einstellbar
- 2-polig mit Schutzkontakt
- Slaveschaltung 2-polig
- Schutzart IP20

**Zum Anschluss Eingangsbuchse G4703 mitbestellen.**

 
**Master-Steckdose immer in Farbe RAL 7035, lichtgrau**



## Kanalsteckdose Master/Slave

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

G43039010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose Master/Slave Wago frontrast rw	reinweiß	1	T02	64,50 €/St	<b>G43039010</b>
Steckdose Master/Slave Wago frontrast cw	cremeweiß	1	T02	64,50 €/St	<b>G43039001</b>
Steckdose Master/Slave Wago frontrast an	anthrazit	1	T02	64,50 €/St	<b>G4303ANTH</b>
Steckdose Master/Slave Wago frontraste r	rot	1	T02	64,50 €/St	<b>G4303ROT</b>



## Modularblende, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
 Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080309010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080307035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080303020</b>

**Leitungen und Verbinder**

- Eingangsbuchse und Ausgangsstecker mit dem WAGO-WINSTA-System
- Anschlussquerschnitt mit Federklemmtechnik von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- zwei unabhängige Klemmstellen pro Pol für massive und feindrahtige Leiter zum Durchschleifen von Leitungen
- 100% Berührungsschutz und Verpolungssicherheit
- Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich

**Energiebus**

Anschlussset als Phasenwechsler zum Anschluss von 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> auf 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit WAGO-WINSTA-Steckverbindungen

**Material Verbindungsleitungen**

Mantel aus PVC oder halogenfrei

**Hinweis**

Verbindungsleitungen in weiteren Längen auf Anfrage erhältlich.

 
**Eingangsbuchse**

Zum Anschluss der Steckdose ist die Eingangsbuchse notwendig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eingangsbuchse Wago 3-polig 1,5-2,5mm <sup>2</sup>	25	T02	3,30 €/St	<b>G4703</b>



G4703




**Ausgangsstecker**

Zum Weiterverbinden zu weiteren Steckdosen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausgangsstecker Wago 3-polig 1,5-2,5mm <sup>2</sup>	25	T02	3,30 €/St	<b>G4713</b>



 G4713





## H-Verteiler

Zur Parallelschaltung mehrerer Steckdosen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
H-Verteiler 1xSteck 2xBuchs 3-polig Wago	10	T02	5,70 €/St	<b>G4773</b>

G4773

 


## Energiebus-Anschluss-Set

Phasenwechsler mit zwei Zugentlastungsgehäusen für Abzweig von 5-polige auf 3-polige Leitungen. Einstellbare Phasenbelegung L1, L2, L3.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abzweig Wago 5- auf 3-polig m Phasenwahl	1	T02	17,50 €/St	<b>G4700</b>

G4700



## Verbindungsleitungen, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,3m	10	T02	4,90 €/St	<b>G4719</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,45m	10	T02	4,90 €/St	<b>G4730</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,75m	10	T02	5,10 €/St	<b>G4732</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=1,5m	20	T02	6,90 €/St	<b>G4735</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=2,5m	20	T02	8,10 €/St	<b>G4736</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=4,5m	10	T02	10,40 €/St	<b>G4740</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=5m	10	T02	11,20 €/St	<b>G4745</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=7,5m	5	T02	13,00 €/St	<b>G4746</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=10m	5	T02	14,70 €/St	<b>G4749</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=12,5m	10	T02	17,10 €/St	<b>G4750</b>

G4732

### Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,3m	10	T02	5,30 €/St	<b>G4733</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,45m	10	T02	5,30 €/St	<b>G4743</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,75m	10	T02	5,70 €/St	<b>G4753</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=1,5m	20	T02	9,50 €/St	<b>G4796</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=2,5m	10	T02	12,20 €/St	<b>G4797</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=4,5m	10	T02	13,60 €/St	<b>G4798</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=5m	10	T02	14,30 €/St	<b>G4762</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=7,5m	5	T02	18,80 €/St	<b>G4764</b>



G4733

### Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, hfr

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,3m	10	T02	6,60 €/St	<b>G4790</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,45m	10	T02	7,40 €/St	<b>G4791</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,75m	5	T02	8,30 €/St	<b>G4792</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 1,5m	20	T02	14,10 €/St	<b>G4793</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 2,5m	10	T02	19,00 €/St	<b>G4794</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 4,5m	10	T02	29,50 €/St	<b>G4795</b>



G4790



- Schnittkaschierend und anreihbar
- Blendenzwischenstück wird benötigt bei der Kombination von Steckdosen und Datendosen mit angereihter Modularblende.

- Bei zwei Steckdosen mit unterschiedlichem Stromkreis werden zwei Blendenzwischenstücke miteinander verbunden



GV0809010



## Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff:  
Halogenfrei:

ABS  
ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0809010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0809001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0807035</b>

- schnittkaschierend und anreihbar

**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen

**Rahmenblende universal, ABS halogenfrei (hfr)**


Werkstoff:  
Halogenfrei:

ABS  
ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08009010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08009001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08007035</b>



 
GR08009010



- schnittkaschierend und anreihbar

### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

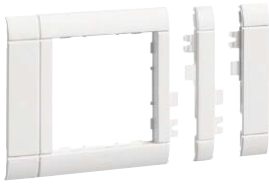


### Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

GR08019010

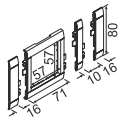

## Überspannungsschutzmodul

Nennspannung: 230 V  
 Nennstrom: 16 A

- Optische Mehrfachanzeige - rot/grün
- Programmierbare Akustikfunktion
- SPD nach EN 61643-11/ ...IEC 61443-1/11: Typ 3 / Class III
- Höchste Dauerspannung: 255 V (50/60 Hz)
- Gesamtleitstoßstrom (8/20 ys) (In): 3 kA
- Anschlussquerschnitt (min): 0.5 mm<sup>2</sup> ein/mehr-/feindr.
- Anschlussquerschnitt (max): 2,5 mm<sup>2</sup> ein/mehr-/feindr.
- Schutzart: IP20



G3134

### Lieferumfang

ÜSM mit Einbaugehäuse

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsschutzmodul frontrastend	1	T02	99,40 €/St	<b>G3134</b>

## Zugentlastung, PA halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>



M5861


## Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
 Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39010</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39001</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE37035</b>



 GZTAE39010




## Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
 Halogenfrei: ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>



 GR08019010




- Geräteeinbaudose für den Einbau handelsüblicher Telefon- und Datendosen mit 50 x 50 mm Zentralscheibe
- Horizontaler oder vertikaler Einbau möglich
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Gehäuse

## Lieferform

Gerätedose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung



 GLT4001




## Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT4001</b>



 GLT1511




## Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Gerätemontagering mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering frontrast Daten grau	1	T04	4,10 €/St	<b>GLT1511</b>



 GZAR509010



## Adapterrahmen für Zentralscheibe 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 rw	reinweiß	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR509010</b>
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 cw	cremeweiß	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR509001</b>
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 lg	lichtgrau	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR507035</b>



**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
 Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar




**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

GR08019010

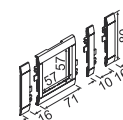



GZACO9010

**ACO+--Einbauset, ABS halogenfrei (hfr)**

ACO+ Aufnahme für Doppelmodule System AMP, Siemens ICCS inklusive ACO+  
- Installationskit (ohne Adaptereinsätze)

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit rw	reinweiß	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO9010</b>
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit cw	cremeweiß	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO9001</b>
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit lg	lichtgrau	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO7035</b>




GLT4001

**Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei**

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

 Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT4001</b>




GLT1511

**Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei**

 - für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Gerätemontagering mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering frontrast Daten grau	1	T04	4,10 €/St	<b>GLT1511</b>



GR08019010

**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar

**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

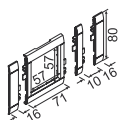

## Keystone-Einbauset, ABS halogenfrei (hfr)

zur Aufnahme von Einzelmodulen, mit Zentralscheiben für:

- A: Lucent
- B: IBM/ACS/R&M
- C: AMP/Krone/RIT/Brand-Rex/Nexans
- D: IBM/GFP Port
- E: Alcatel/Nexans
- F: Lexcom 125/3M



GZKS29010

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe Keystone + Install-kit rw	reinweiß	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS29010</b>
Zentralscheibe Keystone + Install-kit cw	cremeweiß	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS29001</b>
Zentralscheibe Keystone + Install-kit lg	lichtgrau	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS27035</b>


## Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT4001</b>



 GLT4001




## Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Gerätemontagering mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering frontrast Daten grau	1	T04	4,10 €/St	<b>GLT1511</b>



 GLT1511





## Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar

### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

GR08019010

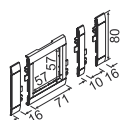

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

## Allgemeines zu Datendosen

- Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen AWG 22/24
- Tragring selbstjustierend
- Norm EN 55022 und EN50082T1 werden erfüllt
- Potentialausgleich über Flachsteckeranschluss

## Fernmeldeschlussdosen UAE

- UAE Anschlussdose Kategorie Cat. 3 8/8 ungeschirmt mit 2 x RJ45 Buchsen
- Übertragungswerte bis 16 MHz
- Anschluss über Schraubkontakte, Kabel AWG 26 bis AWG 22
- Bauart nach DIN EN 60603-7, IEC 603-7
- Buchsen geeignet für 6- und 8-polige Stecker

## Fernmeldeanschlussdosen TAE

- TAE Anschlussdose 3-fach, 3 x 6 NFN, geeignet für 1 x Telefon (F) und 2 x Zusatzgeräte (N)
- TAE Anschlussdose 3-fach, 2 x 6/6 NFF, geeignet für 2 x Telefon (F) und 1 x Zusatzgerät (N)
- Anschluss über Schraubkontakte, Kabel AWG 26 bis AWG 22
- Buchsen geeignet für 6-polige Stecker nach DIN 41715

## BK/Sat-Anschlussdosen

- Antennenanschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss
- als Durchgangsdose L6654
- als Einzel- oder Stichleitungsdose L6655
- digitaltauglich
- kabelmodemtauglich
- fernspeisetauglich
- mit Klemmen für Koaxialkabel bis 6,5 mm Leitungsdurchmesser

## Lieferumfang

ohne Geräteeinbaudose


## Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT4001</b>



 GLT4001




## Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Gerätemontagering mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering frontrast Daten grau	1	T04	4,10 €/St	<b>GLT1511</b>



 GLT1511




## Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 3-fach mit Tragring

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- einzeln geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss an jedem Modul
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- DE-EMBEDDED TESTED

## Hinweis

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 3xCat.6A-Modul Tragring	10	T04	33,90 €/St	<b>G3145</b>

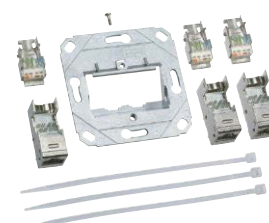


G3145





 
GZUAE39010



**Zentralscheibe UAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE39010</b>
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE39001</b>
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE37035</b>

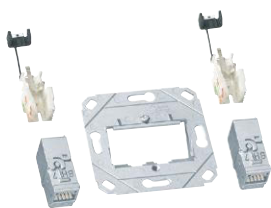

G3170


**Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging**

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6<sub>A</sub> 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/EIC 11801 Ed.2.2 (2010)
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
- einzel geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss an jedem Modul
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

**Hinweis**

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 2xCat.6_A-Modul Traging	1	T02	31,80 €/St	<b>G3170</b>

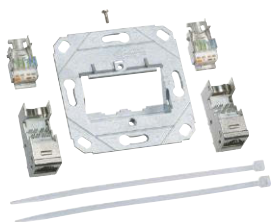

G3150


**Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging**

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- einzeln geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss an jedem Modul
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- DE-EMBEDDED TESTED

**Hinweis**

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 2xCat.6A-Modul Traging	10	T02	25,10 €/St	<b>G3150</b>

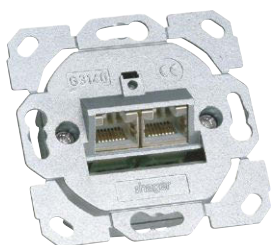

G3140

**Datendose Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging**


- UAE Anschlussdose Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- Leitungsanschluss in LSA plus Anslusstechnik
- Kabelzuführung aus 8 Richtungen möglich
- DE-EMBEDDED TESTED

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.6A-Anschlüsse 8/8	1	T02	20,80 €/St	<b>G3140</b>

## Datendose Cat.5e 8/8 geschirmt, 2-fach mit Tragring

- UAE Anschlussdose Kategorie Cat.5e 8/8 geschirmt, bis 100 MHz
- Leitungsanschluss in LSA plus Anschlussstechnik
- Kabelzuführung aus 8 Richtungen möglich

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.5e-Anschlüsse 8/8	1	T02	17,90 €/St	<b>G3130</b>

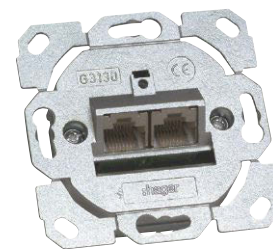


G3130

## Fernmeldeanschlussdose UAE

- Cat.3 ungeschirmt
- zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN- und DSL-fähig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.3-Anschlüsse 8/8	1	T02	9,30 €/St	<b>G3120</b>

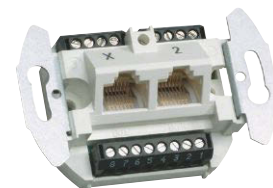


G3120

## Patch/Patch Modul

- Cat.6
- 2 x 2-fach RJ45

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss Patch-Modul 2-f Tragring	1	T04	33,90 €/St	<b>G3175</b>

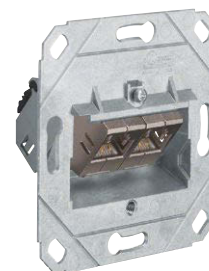

G3175


## Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE29010</b>
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE29001</b>
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE27035</b>



 GZUAE29010



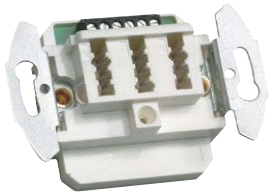


**Fernmeldeanschlussdose TAE**

**G3100**  
- TAE 3 x 6 NFN  
- ein Telefon, zwei Zusatzgeräte

**G3110**  
- TAE 2 x 6/6 NFF  
- zwei Telefone, ein Zusatzgerät

G3100

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Telefonanschlussdose TAE 3x6 NFN rweiß	10	T02	5,40 €/St	<b>G3100</b>
Telefonanschlussdose TAE 3x6/6 NFF rweiß	10	T02	5,90 €/St	<b>G3110</b>

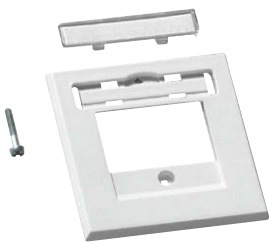


**Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

GZTAE39010

 Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39010</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39001</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE37035</b>




**BK/Sat-Anschlussdose**

**L6654**  
- Antennensteckdose 3-fach, Durchgangsdose  
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz  
- Anschlussdämpfung bei 862 MHz: 10 dB  
- Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB  
- Durchgangsdämpfung 1,5 - 5 dB  
- Gleichspannungsdurchlass

L6654

**L6655**  
- Antennensteckdose 3-fach, Enddose  
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz  
- Anschlussdämpfung bei 862 MHz: 5 dB  
- Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB  
- Gleichspannungsdurchlass

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Antennenanschluss Durchgan Tragstegegerät	1	T02	22,40 €/St	<b>L6654</b>
Antennenanschluss Enddose Tragstegegerät	1	T02	19,90 €/St	<b>L6655</b>

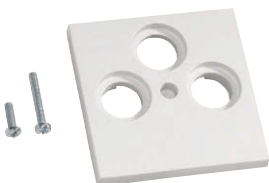


**Zentralscheibe BK/Sat 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

GZSAT39010

 Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 rweiß	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT39010</b>
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 cweiß	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT39001</b>
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 lgrau	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT37035</b>



**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar




**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück


Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

GR08019010

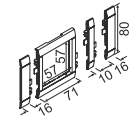

**Alle Einsätze kombinierbar mit:**

Rahmenblende universal und Wippe für Rahmenblende universal

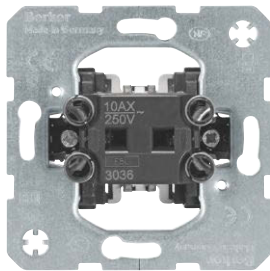


3036

### Wippschalter

- zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schaltstrom: 10 AX

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wechselschalter	10	B11	6,08 €/St	<b>3036</b>
Serienschalter	10	B01	9,64 €/St	<b>3035</b>
Kreuzschalter	10	B01	12,91 €/St	<b>3037</b>
Ausschalter 2-polig 10 AX	10	B01	12,91 €/St	<b>3032</b>
Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen	10	B01	16,80 €/St	<b>303808</b>

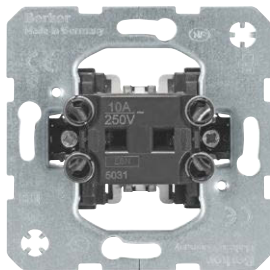


5031

### Wipptaster

- zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Taststrom: 10 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Taster, Schließer	10	B11	6,85 €/St	<b>5031</b>
Taster, Wechsler	10	B01	7,13 €/St	<b>5036</b>

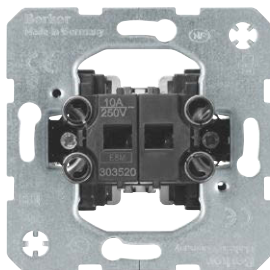

303520

### Jalousie-Serienschalter/-taster

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schalt-/Taststrom: 10 A

**Hinweise der Motorenhersteller beachten!**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Jalousie-Serienschalter 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>303520</b>
Jalousie-Serientaster 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>503520</b>




## Geräteeinbaudose für Rahmenblende universal, frontrastender Geräteeinbau, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT4001</b>



 
GLT4001




## Wippe geschlossen für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

 Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe geschlossen Schalter Taster rweiß	reinweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>GW19010</b>
Wippe geschlossen Schalter Taster cweiß	cremeweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>GW19001</b>
Wippe geschlossen Schalter Taster lgrau	lichtgrau	1	T04	2,85 €/St	<b>GW17035</b>



GW19010

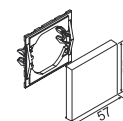


## Serienwippe für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2-fach Serienschalter/taster rweiß	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>GW29010</b>
Wippe 2-fach Serienschalter/taster cweiß	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>GW29001</b>
Wippe 2-fach Serienschalter/taster lgrau	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>GW27035</b>




GW29010

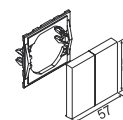



GW2A9010

 


**Wippe mit Pfeilsymbolen für Jalousieschalter, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil rweiß	reinweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A9010</b>
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil cweiß	cremeweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A9001</b>
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil lgrau	lichtgrau	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A7035</b>



 GR08019010



**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar

**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>

# UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, frontrastender Geräteeinbau

## Geräteeinbaudose 1-fach für Standardgeräteeinbau, frontrastender Geräteeinbau, PA halogenfrei

 
**:hager**

- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend schwarz	1	T04	4,55 €/St	<b>G2850</b>



G2850



## Geräteeinbaudose 2-fach für Standardgeräteeinbau, frontrastender Geräteeinbau, PA halogenfrei

 
**:hager**

- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit vier Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose 2-f frontrastend schw	1	T02	11,80 €/St	<b>G2860</b>



G2860




## Wippschalter


- zum Traging isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schaltstrom: 10 AX

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wechselschalter	10	B11	6,08 €/St	<b>3036</b>
Serienschalter	10	B01	9,64 €/St	<b>3035</b>
Kreuzschalter	10	B01	12,91 €/St	<b>3037</b>
Ausschalter 2-polig 10 AX	10	B01	12,91 €/St	<b>3032</b>
Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen	10	B01	16,80 €/St	<b>303808</b>

**B.**  
Berker

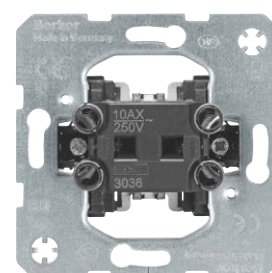

3036

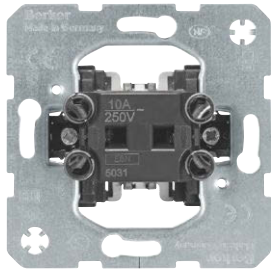


5031

**Wipptaster**

- zum Tragrings isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Taststrom: 10 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Taster, Schließer	10	B11	6,85 €/St	<b>5031</b>
Taster, Wechsler	10	B01	7,13 €/St	<b>5036</b>

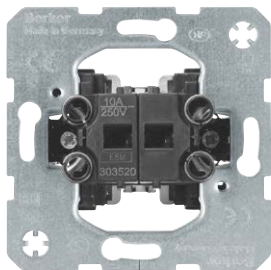

303520

**Jalousie-Serienschalter/-taster**

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schalt-/Taststrom: 10 A

**Hinweise der Motorenhersteller beachten!**


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Jalousie-Serienschalter 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>303520</b>
Jalousie-Serientaster 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>503520</b>



16206089

**Wippe für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3**

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe	Berker Q.1/Q.3	polarweiß samt	10	B01	2,46 €/St	<b>16206089</b>

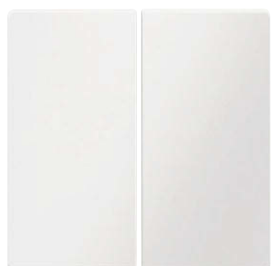

16236089

**Wippe 2fach für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3**

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2fach	Berker Q.1/Q.3	polarweiß samt	10	B01	4,70 €/St	<b>16236089</b>



16256089


**Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Berker Q.1/Q.3**

Bezeichnung	Designlinie	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil	Berker Q.1/Q.3	10	B01	6,49 €/St	<b>16256089</b>

## Rahmen 1fach Berker Q.3

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 1fach	Berker Q.3	polarweiß samt	10	B01	4,46 €/St	<b>10116099</b>

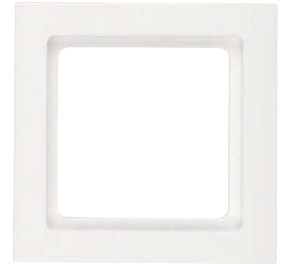

10116099

## Rahmen 2fach Berker Q.3

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 2fach	Berker Q.3	polarweiß samt	10	B01	6,11 €/St	<b>10126099</b>



10126099

## Rahmen 3fach Berker Q.3

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 3fach	Berker Q.3	polarweiß samt	2	B01	11,16 €/St	<b>10136099</b>



10136099

Geräteeinbaudosen für den Einbau handelsüblicher UP-Programme der verschiedenen Hersteller.

### Lieferform

 
Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben

### Material Geräteeinbaudosen

PA halogenfrei



G2850




### Geräteeinbaudose, 1-fach, frontrastend, PA halogenfrei

- für Kanäle mit frontrastendem Geräteeinbau
- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend schwarz	1	T04	4,55 €/St	<b>G2850</b>



 G2860




### Geräteeinbaudose, 2-fach, frontrastend, PA halogenfrei

- für Kanäle mit frontrastendem Geräteeinbau
- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Geräteeinbaudose mit vier Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose 2-f frontrastend schw	1	T02	11,80 €/St	<b>G2860</b>



 G2870



### Gerätemontagering Daten frontrastend, PA halogenfrei

- für Kanäle mit frontrastendem Geräteeinbau
- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Fixieren und leichtes Umpositionieren durch mechanische Verriegelung
- Gerätemontagering mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Gerätemontagering frontrast Daten schw	1	T04	4,10 €/St	<b>G2870</b>



**Ausgleichsrahmen für Geräte mit Abdeckrahmen größer 80 mm, PC/ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: PC - ABS  
Halogenfrei: ja

**2 Unterlegscheiben zum Höhenausgleich im Lieferumfang enthalten.**

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR rw	reinweiß	1	T02	2,85 €/St	<b>G35609010</b>
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR cw	cremeweiß	1	T02	2,85 €/St	<b>G35609001</b>
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR lg	lichtgrau	1	T02	2,85 €/St	<b>G35607035</b>



G35609010

Großes stabiles Kunststoffgehäuse zum Einbau in Brüstungskanalssysteme mit frontrastendem Geräteeinbau (tehalit.BRS und tehalit.BRA mit Oberteil 80 mm, DA 200 Säulensystem) für CEE-Geräteanbaudosen verschiedener Hersteller.

### Lieferumfang

Einbaudose, 4 Gerätehalteschrauben, 2 Zugentlastungen

 


### CEE-Geräteeinbaudose, frontrastend, PA halogenfrei

inkl. 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose frontrastend f CEE 32A	1	T02	33,60 €/St	<b>G2745</b>

G2745




### Blendenset für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff:  
Halogenfrei:

PC - ABS  
ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 rw	reinweiß	1	T02	5,90 €/St	<b>G33749010</b>
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 cw	cremeweiß	1	T02	5,90 €/St	<b>G33749001</b>
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 lg	lichtgrau	1	T02	5,90 €/St	<b>G33747035</b>

 G33749010





# Geräteeinbau C-Profil

Eine einfache und bewährte Technik ist der Geräteeinbau im C-Profil des Kanalbodens. Der Drehknebel, mit dem die Geräte im C-Profil schnell und zeitsparend befestigt werden, sorgt für Stabilität. Ober- und unterhalb der Geräte bleibt reichlich Platz für die Leitungen. Mithilfe von Einbau-dosen können auch Unterputzgeräte installiert werden. Die passenden Anschlüsse und Modularblenden finden sich im Geräteeinbauprogramm selbstverständlich auch.



Kanalsteckdosen und Modularblenden 2-fach, C-Profil Geräteeinbau	88
Kanalsteckdosen und Modularblenden 3-fach, C-Profil Geräteeinbau	91
Kanalsteckdosen Master/Slave und Modular- blenden, C-Profil Geräteeinbau	93
Anschlusszubehör für Kanalsteckdosen	94
Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)	97
Rahmenblende universal, ABS halogenfrei (hfr)	98
Rahmenblende universal mit Blenden- zwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)	99
Überspannungsschutzmodul und Rahmen- blende universal, C-Profil Geräteeinbau	100
Geräteeinbaudosen für Datendosen mit 50 x 50 mm Zentralscheibe, Adapterrahmen und Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau	104
Keystone-Einbauset, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau	104
ACO+-Einbauset, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau	105
Datenanschluss-, Fernmelde-, BK/Sat- Anschlussdosen für Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau	106
Schalter, Taster Berker mit Wippe für Rahmenblende universal, Geräteeinbaudose und Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau	110
UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, C-Profil Geräteeinbau	113
Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, C-Profil Geräteeinbau	117
Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze ohne Rahmen des Schalterherstellers, C-Profil Geräteeinbau	121
Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A, Blendenset und Geräteblenden, C-Profil Geräteeinbau	124

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Geringer Platzbedarf durch einfache Stecktechnik mit WAGO-Stecksystem
- Anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom bis 25 A mit Berührungsschutz und Verpolungssicherheit, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich.
- Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder Eingangsbuchse G4703

## Überspannungsschutz-Modul

- Wirkungsbereich max. 5 m nach allen Seiten vom ÜSM-Modul
- Optische Anzeige bei ausgelöstem ÜSM (rotes Licht brennt)
- geprüft in Anlehnung an DIN/VDE 0675, Teil 6
- Feinschutz nach Klasse D
- Nennableitstrom 1,5 kA
- Max. Ableitstrom 5 kA
- Anschlussklemme für Fernmeldekontakt

## Material


halogenfrei



### Kanalsteckdose, 2-fach

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

 GS20009010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 2-fach Wago C-Profil reinweiß	reinweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20009010</b>
Steckdose 2-fach Wago C-Profil cremeweiß	cremeweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20009001</b>
Steckdose 2-fach Wago C-Profil gschwarz	graphitschwarz	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20009011</b>
Steckdose 2-fach Wago C-Profil vrot	verkehrsrot	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20003020</b>
Steckdose 2-fach Wago C-Profil minzgrün	minzgrün	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20006029</b>




### Kanalsteckdose, 1-fach mit Schalter

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Kontrollwippschalter, Schalter 2-polig.  
 Steckdosentopf und Ausgangsbuchse geschaltet.

 GS11009010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose+Schalter Wago C-Profil rweiß	reinweiß	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11009010</b>
Steckdose+Schalter Wago C-Profil cweiß	cremeweiß	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11009001</b>
Steckdose+Schalter Wago C-Profil gschw	graphitschwarz	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11009011</b>
Steckdose+Schalter Wago C-Profil vrot	verkehrsrot	10	T02	43,40 €/St	<b>GS11003020</b>




### Kanalsteckdose, 2-fach 45 Grad

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Steckdosentopf 45 Grad für z.B. Senkrechteinbau, Steckernetzteile, Winkelstecker.

 GS20109010



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 2-fach 45° Wago C-Profil rweiß	reinweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20109010</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago C-Profil cweiß	cremeweiß	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20109001</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago C-Profil gschw	graphitschwarz	10	T02	25,60 €/St	<b>GS20109011</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago C-Profil vrot	verkehrsrot	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20103020</b>
Steckdose 2-fach 45° Wago C-Profil mgrün	minzgrün	10	T02	34,00 €/St	<b>GS20106029</b>



### Kanalsteckdose, 1-fach mit ÜSM


Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose+Feinschutz Wago C-Profil rweiß	reinweiß	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12009010</b>
Steckdose+Feinschutz Wago C-Profil cweiß	cremeweiß	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12009001</b>
Steckdose+Feinschutz Wago C-Profil gschw	graphitschwarz	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12009011</b>
Steckdose+Feinschutz Wago C-Profil vrot	verkehrsrot	10	T02	137,50 €/St	<b>GS12003020</b>

 GS12009010



### ÜSM und Störfilter

 
Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.  
 Funkentstörfilter nach DIN/EN 133200/VDE 0565 T.3-1:1996-06  
 Einfügungsdämpfung:  
 symmetrisch 23 dB (1 MHz)  
 asymmetrisch > 30 dB (1 MHz)



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Feinschutz+Störfilter Wago C-Profil rw	reinweiß	10	T02	176,00 €/St	<b>G004009010</b>
Feinschutz+Störfilter Wago C-Profil cw	cremeweiß	10	T02	176,00 €/St	<b>G004009001</b>
Feinschutz+Störfilter Wago C-Profil gs	graphitschwarz	10	T02	176,00 €/St	<b>G004009011</b>
Feinschutz+Störfilter Wago C-Profil rot	verkehrsrot	10	T02	176,00 €/St	<b>G004003020</b>

G004009010



### ÜSM mit Schalter

 
Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz  
 Stecksystem: Wago Winsta

Feinschutz Überspannungskategorie III.  
 Kontrollwippschalter, Schalter 2-polig.



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Feinschutz+Schalter Wago C-Profil rweiß	reinweiß	10	T02	162,10 €/St	<b>G003009010</b>
Feinschutz+Schalter Wago C-Profil cweiß	cremeweiß	10	T02	162,10 €/St	<b>G003009001</b>
Feinschutz+Schalter Wago C-Profil gschw	graphitschwarz	10	T02	162,10 €/St	<b>G003009011</b>
Feinschutz+Schalter Wago C-Profil rot	verkehrsrot	10	T02	162,10 €/St	<b>G003003020</b>

G003009010



### Überspannungsschutzmodul

Nennstrom: 16 A  
 Nennspannung: 250 V  
 Frequenz: 50/60 Hz

Ersatzteil  
 Feinschutz Überspannungskategorie III.



Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil	1	T02	60,90 €/St	<b>G4159</b>

G4159



## Modularblende, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080209010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080209010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080209001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080207035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	4,35 €/St	<b>GB080203020</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>GB10020K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>GB10020K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	5,40 €/St	<b>GB10020K7035</b>
BR	100 mm	rot	1	T04	5,40 €/St	<b>GB10020K3020</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB12020K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB12020K9001</b>
BR	120 mm	rot	1	T04	5,80 €/St	<b>GB12020K3020</b>



## Modularblende mit Kennzeichnungsschild, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja  
BR, BRN

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080219010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080219010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080219001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080217035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	6,60 €/St	<b>GB080213020</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	8,10 €/St	<b>GB10021K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	8,10 €/St	<b>GB10021K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	8,10 €/St	<b>GB10021K7035</b>
BR	100 mm	rot	1	T04	8,10 €/St	<b>GB10021K3020</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB12021K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB12021K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	8,70 €/St	<b>GB12021K7035</b>
BR	120 mm	rot	1	T04	8,70 €/St	<b>GB12021K3020</b>

- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Geringer Platzbedarf durch einfache Stecktechnik mit WAGO-Stecksystem
- Anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem, Nennstrom bis 25 A mit Berührungsschutz und Verpolungssicherheit, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich
- Anschluss direkt über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> oder Eingangsbuchse G4703

**Material**  
halogenfrei


### Kanalsteckdose, 3-fach

Nennstrom: 16 A  
Nennspannung: 250 V  
Frequenz: 50/60 Hz  
Stecksystem: Wago Winsta



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose 3-fach Wago C-Profil reinweiß	reinweiß	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30009010</b>
Steckdose 3-fach Wago C-Profil cremeweiß	cremeweiß	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30009001</b>
Steckdose 3-fach Wago C-Profil gschwarz	graphitschwarz	10	T02	41,30 €/St	<b>GS30009011</b>
Steckdose 3-fach Wago C-Profil vrot	verkehrsrot	10	T02	55,50 €/St	<b>GS30003020</b>
Steckdose 3-fach Wago C-Profil minzgrün	minzgrün	10	T02	55,50 €/St	<b>GS30006029</b>

 GS30009010



### Modularblende, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereicht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen


#### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert



GB080309010

 Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080307035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080303020</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K7035</b>
BR	100 mm	rot	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K3020</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K7035</b>
BR	120 mm	rot	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K3020</b>





## Modularblende mit Kennzeichnungsschild, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080319010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080319010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080319001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080317035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	8,70 €/St	<b>GB080313020</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	10,20 €/St	<b>GB10031K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	10,20 €/St	<b>GB10031K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	10,20 €/St	<b>GB10031K7035</b>
BR	100 mm	rot	1	T04	10,20 €/St	<b>GB10031Krot</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	11,30 €/St	<b>GB12031K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	11,30 €/St	<b>GB12031K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	11,30 €/St	<b>GB12031K7035</b>
BR	120 mm	rot	1	T04	11,30 €/St	<b>GB12031K3020</b>

- Master/Slave Kanalsteckdose
- Energieeinsparung durch Stromlosschaltung aller Slave-Geräte
- Erhöhte Sicherheit - keine Brandgefahr durch Spannungsfreischaltung aller Slave-Geräte
- Mehr Komfort - nur das Master-Gerät muss ein- oder ausgeschaltet werden
- Ein Master-Gerät schaltet alle angeschlossenen Slave-Geräte
- Manuelles Einstellen der Schaltschwelle (20 bis 100 mA) möglich
- Manuelles Ein- und Ausschalten der Slave-Geräte möglich
- Schutzkontaktsteckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Geringer Platzbedarf durch einfache Stecktechnik mit WAGO-Stecksystem
- Einfache Erweiterung auf mehrere Slaves durch Anreihung weiterer Kanalsteckdosen bis zum Nennstrom
- Schaltschwelle 20 bis 100 mA einstellbar
- 2-polig mit Schutzkontakt
- Slaveschaltung 2-polig
- Schutzart IP20

**Zum Anschluss Eingangsbuchse G4703 mitbestellen.**

**Master-Steckdose immer in Farbe RAL 7035, lichtgrau**

**Lieferumfang Modularblende**

Blende mit zwei steckbaren Seitenkaschierungen

 
### Kanalsteckdose Master/Slave

Nennstrom:	16 A
Nennspannung:	250 V
Frequenz:	50/60 Hz
Stecksystem:	Wago Winsta



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Steckdose Master/Slave Wago C-Profil rw	reinweiß	1	T02	64,50 €/St	<b>G43029010</b>
Steckdose Master/Slave Wago C-Profil cw	cremeweiß	1	T02	64,50 €/St	<b>G43029001</b>
Steckdose Master/Slave Wago C-Profil an	anthrazit	1	T02	64,50 €/St	<b>G4302ANTH</b>
Steckdose Master/Slave Wago C-Profil rot	rot	1	T02	64,50 €/St	<b>G4302ROT</b>

G43029010



### Modularblende, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff:	ABS
Halogenfrei:	ja

- schnittkaschierend und anreihbar
- Steckdosen mit gleichem Stromkreis direkt anreihbar
- Steckdosen mit unterschiedlichen Stromkreisen können unter Verwendung von Blendenzwischenstücken angereiht werden
- einheitliches Design in Kombination mit Datendosen

#### Lieferumfang

Blende mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen, vormontiert

 GB080309010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080309001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080307035</b>
BR, BRN	80 mm	rot	1	T04	5,80 €/St	<b>GB080303020</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K7035</b>
BR	100 mm	rot	1	T04	6,80 €/St	<b>GB10030K3020</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K7035</b>
BR	120 mm	rot	1	T04	7,50 €/St	<b>GB12030K3020</b>

## Leitungen und Verbinder

- Eingangsbuchse und Ausgangsstecker mit dem WAGO-WINSTA-System
- Anschlussquerschnitt mit Federklemmtechnik von 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- zwei unabhängige Klemmstellen pro Pol für massive und feindrahtige Leiter zum Durchschleifen von Leitungen
- 100% Berührungsschutz und Verpolungssicherheit
- Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich

## Energiebus

Anschlussset als Phasenwechsler zum Anschluss von 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> auf 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> mit WAGO-WINSTA-Steckverbindungen

## Material Verbindungsleitungen

Mantel aus PVC oder halogenfrei

Verbindungsleitungen in weiteren Längen auf Anfrage

 


### Eingangsbuchse

Zum Anschluss der Steckdose ist die Eingangsbuchse notwendig

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Eingangsbuchse Wago 3-polig 1,5-2,5mm <sup>2</sup>	25	T02	3,30 €/St	<b>G4703</b>

G4703




### Ausgangsstecker

Zum Weiterverbinden zu weiteren Steckdosen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Ausgangsstecker Wago 3-polig 1,5-2,5mm <sup>2</sup>	25	T02	3,30 €/St	<b>G4713</b>

 G4713





**H-Verteiler**

Zur Parallelschaltung mehrerer Steckdosen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
H-Verteiler 1xSteck 2xBuchs 3-polig Wago	10	T02	5,70 €/St	<b>G4773</b>



G4773



 
**Energiebus-Anschluss-Set**

Phasenwechsler mit zwei Zugentlastungsgehäusen für Abzweig von 5-polige auf 3-polige Leitungen. Einstellbare Phasenbelegung L1, L2, L3.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Abzweig Wago 5- auf 3-polig m Phasenwahl	1	T02	17,50 €/St	<b>G4700</b>



G4700



**Verbindungsleitungen, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,3m	10	T02	4,90 €/St	<b>G4719</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,45m	10	T02	4,90 €/St	<b>G4730</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=0,75m	10	T02	5,10 €/St	<b>G4732</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=1,5m	20	T02	6,90 €/St	<b>G4735</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=2,5m	20	T02	8,10 €/St	<b>G4736</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=4,5m	10	T02	10,40 €/St	<b>G4740</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=5m	10	T02	11,20 €/St	<b>G4745</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=7,5m	5	T02	13,00 €/St	<b>G4746</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=10m	5	T02	14,70 €/St	<b>G4749</b>
Verbindungsleitung Wago 3x1,5 <sup>2</sup> L=12,5m	10	T02	17,10 €/St	<b>G4750</b>



G4732



G4733

**Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>**

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,3m	10	T02	5,30 €/St	<b>G4733</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,45m	10	T02	5,30 €/St	<b>G4743</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=0,75m	10	T02	5,70 €/St	<b>G4753</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=1,5m	20	T02	9,50 €/St	<b>G4796</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=2,5m	10	T02	12,20 €/St	<b>G4797</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=4,5m	10	T02	13,60 €/St	<b>G4798</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=5m	10	T02	14,30 €/St	<b>G4762</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> L=7,5m	5	T02	18,80 €/St	<b>G4764</b>



G4790

**Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, hfr**

Anzahl Drähte: 3  
 Drahtquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>

Mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,3m	10	T02	6,60 €/St	<b>G4790</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,45m	10	T02	7,40 €/St	<b>G4791</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 0,75m	5	T02	8,30 €/St	<b>G4792</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 1,5m	20	T02	14,10 €/St	<b>G4793</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 2,5m	10	T02	19,00 €/St	<b>G4794</b>
Verbindungsleitung Wago 3x2,5 <sup>2</sup> hfr 4,5m	10	T02	29,50 €/St	<b>G4795</b>

- Schnittkaschierend und anreihbar
- Blendenzwischenstück wird benötigt bei der Kombination von Steckdosen und Datendosen mit angereihter Modularblende.

- Bei zwei Steckdosen mit unterschiedlichem Stromkreis werden zwei Blendenzwischenstücke miteinander verbunden

**Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff:  
Halogenfrei:

ABS  
ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0809010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0809001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	1,82 €/St	<b>GV0807035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	2,05 €/St	<b>GV1009010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	2,05 €/St	<b>GV1009001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	2,05 €/St	<b>GV1007035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	2,35 €/St	<b>GV1209010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	2,35 €/St	<b>GV1209001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	2,35 €/St	<b>GV1207035</b>



GV0809010




- schnittkaschierend und anreihbar

### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen



 GR08009010



### Rahmenblende universal, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff:  
Halogenfrei:

ABS  
ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08009010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08009001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	2,45 €/St	<b>GR08007035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,05 €/St	<b>GR1000K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,05 €/St	<b>GR1000K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,05 €/St	<b>GR1000K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	3,55 €/St	<b>GR1200K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	3,55 €/St	<b>GR1200K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	3,55 €/St	<b>GR1200K7035</b>

- schnittkaschierend und anreihbar

**Lieferumfang**


Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**


Werkstoff:  
Halogenfrei:

ABS  
ja

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

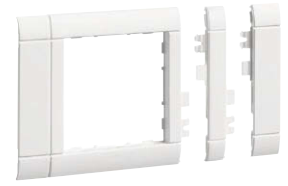

GR08019010

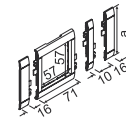



G3133

## Überspannungsschutzmodul

Nennspannung: 230 V  
Nennstrom: 16 A

- Optische Mehrfachanzeige - rot/grün
- Programmierbare Akustikfunktion
- SPD nach EN 61643-11/ ...IEC 61443-1/11: Typ 3 / Class III
- Höchste Dauerspannung: 255 V (50/60 Hz)
- Gesamtleitstoßstrom (8/20 ys) (In): 3 kA
- Anschlussquerschnitt (min): 0,5 mm<sup>2</sup> ein/mehr-/feindr.
- Anschlussquerschnitt (max): 2,5 mm<sup>2</sup> ein/mehr-/feindr.
- Schutzart: IP20

### Lieferumfang

ÜSM mit Einbaugehäuse


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Überspannungsschutzmodul C-Profil Einbau	1	T02	99,40 €/St	<b>G3133</b>



M5861

## Zugentlastung, PA halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>

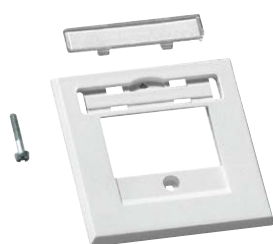


GZTAE39010

## Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

 Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39010</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39001</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE37035</b>




**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar


**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

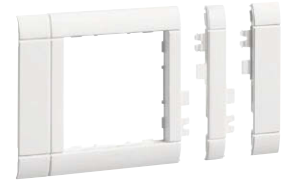

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

GR08019010

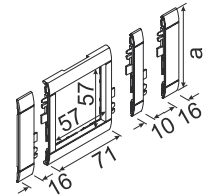




- Geräteeinbaudose für den Einbau handelsüblicher Telefon- und Datendosen mit 50 x 50 mm Zentralscheibe
- Vertikaler oder horizontaler Einbau möglich
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Gehäuse

### Lieferform

Gerätedose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung

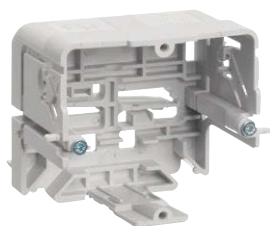


### Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung
- mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil Daten grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT5010</b>

 GLT5010



### Geräteeinbauset für Mini-Switche, C-Profil, PA halogenfrei

- z. B. von WizLAN, Telegärtner oder DAFÜR

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose Switch C-Prof HxB 50x64	1	T02	16,30 €/St	<b>G2737</b>

G2737




### Adapterrahmen für Zentralscheibe 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 rw	reinweiß	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR509010</b>
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 cw	cremeweiß	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR509001</b>
Adapterrahmen f Zentralscheibe 50x50 lg	lichtgrau	1	T04	1,54 €/St	<b>GZAR507035</b>

 GZAR509010



**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
 Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar




**Lieferumfang**

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

 GR08019010





## Keystone-Einbauset, ABS halogenfrei (hfr)


zur Aufnahme von Einzelmodulen, mit Zentralscheiben für:

- A: Lucent
- B: IBM/ACS/R&M
- C: AMP/Krone/RIT/Brand-Rex/Nexans
- D: IBM/GFP Port
- E: Alcatel/Nexans
- F: Lexcom 125/3M

GZKS29010

**Material**  
ABS halogenfrei

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe Keystone + Install-kit rw	reinweiß	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS29010</b>
Zentralscheibe Keystone + Install-kit cw	cremeweiß	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS29001</b>
Zentralscheibe Keystone + Install-kit lg	lichtgrau	1	T04	11,90 €/Set	<b>GZKS27035</b>

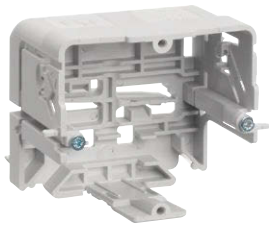


## Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung
- mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien

GLT5010

 Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil Daten grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT5010</b>



## Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar

### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

 GR08019010



Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

## ACO+--Einbauset, ABS halogenfrei (hfr)

ACO+ Aufnahme für Doppelmodule System AMP, Siemens ICCS inklusive ACO+  
- Installationskit (ohne Adaptereinsätze)

**Material**  
ABS halogenfrei

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit rw	reinweiß	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO9010</b>
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit cw	cremeweiß	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO9001</b>
Zentralscheibe ACO inkl Install-kit lg	lichtgrau	1	T04	25,40 €/St	<b>GZACO7035</b>



GZACO9010


## Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung
- mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil Daten grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT5010</b>



GLT5010

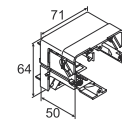

## Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar


### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>



GR08019010

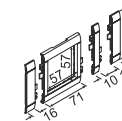

## Allgemeines zu Datendosen

- Montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen AWG 22/24
- Tragrings selbstjustierend
- Norm EN 55022 und EN50082T1 werden erfüllt
- Potentialausgleich über Flachsteckeranschluss

## Fernmeldeschlussdosen UAE

- UAE Anschlussdose Kategorie Cat. 3 8/8 ungeschirmt mit 2 x RJ45 Buchsen
- Übertragungswerte bis 16 MHz
- Anschluss über Schraubkontakte, Kabel AWG 26 bis AWG 22
- Bauart nach DIN EN 60603-7, IEC 603-7
- Buchsen geeignet für 6- und 8-polige Stecker

## Fernmeldeanschlussdosen TAE

- TAE Anschlussdose 3-fach, 3 x 6 NFN, geeignet für 1 x Telefon (F) und 2 x Zusatzgeräte (N)


- TAE Anschlussdose 3-fach, 2 x 6/6 NFF, geeignet für 2 x Telefon (F) und 1 x Zusatzgerät (N)
- Anschluss über Schraubkontakte, Kabel AWG 26 bis AWG 22
- Buchsen geeignet für 6-polige Stecker nach DIN 41715

## BK/Sat-Anschlussdosen

- Antennenanschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-Anschluss
- als Durchgangsdose L6654
- als Einzel- oder Stichleitungsdose L6655
- digitaltauglich
- kabelmodemtauglich
- fernspeisetauglich
- mit Klemmen für Koaxialkabel bis 6,5 mm Leitungsdurchmesser

## Lieferumfang

ohne Geräteeinbaudose


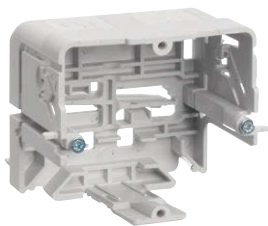


## Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Rahmenblende universal, PA halogenfrei

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung
- mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil Daten grau	1	T04	4,55 €/St	<b>GLT5010</b>

 GLT5010

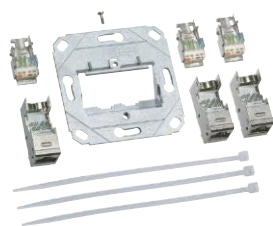

## Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 3-fach mit Tragrings

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- einzeln geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss am jedem Modul
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- DE-EMBEDDED TESTED

## Hinweis

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

G3145


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 3xCat.6A-Modul Tragrings	10	T04	33,90 €/St	<b>G3145</b>



## Zentralscheibe UAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)


Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE39010</b>
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE39001</b>
Zentralscheibe UAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,30 €/Set	<b>GZUAE37035</b>

 GZUAE39010



## Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6, 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/EIC 11801 Ed.2.2 (2010)
- getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
- für 10 Gbit Ethernet (IEEE 802.3an)
- geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus)
- einzel geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss an jedem Modul
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück

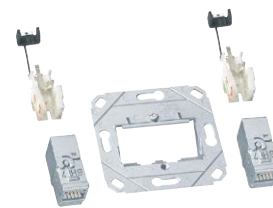

G3170


### Hinweis

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 2xCat.6_A-Modul Tracing	1	T02	31,80 €/St	<b>G3170</b>

## Datenmodul Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging

- UAE Anschlussmodule Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- einzeln geschirmte RJ45 Module 8 (8)
- Flachsteckeranschluss an jedem Modul
- Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
- DE-EMBEDDED TESTED

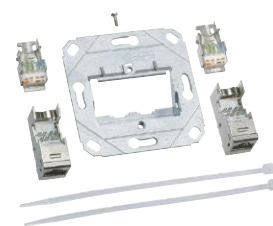

G3150

### Hinweis

Für die Zentralscheibenmontage die bei den Modulen beiliegende Schraube verwenden.

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss 2xCat.6A-Modul Tracing	10	T02	25,10 €/St	<b>G3150</b>

## Datendose Cat.6A 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging

- UAE Anschlussdose Kategorie Cat.6A 8/8 geschirmt, bis 500 MHz
- Leitungsanschluss in LSA plus Anschlusstechnik
- Kabelzuführung aus 8 Richtungen möglich
- DE-EMBEDDED TESTED




G3140

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.6A-Anschlüsse 8/8	1	T02	20,80 €/St	<b>G3140</b>

## Datendose Cat.5e 8/8 geschirmt, 2-fach mit Traging

- UAE Anschlussdose Kategorie Cat.5e 8/8 geschirmt, bis 100 MHz
- Leitungsanschluss in LSA plus Anschlusstechnik
- Kabelzuführung aus 8 Richtungen möglich

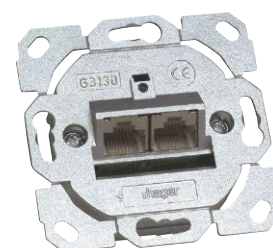

G3130

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.5e-Anschlüsse 8/8	1	T02	17,90 €/St	<b>G3130</b>

## Fernmeldeanschlussdose UAE

- Cat.3 ungeschirmt
- zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN- und DSL-fähig



G3120

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datendose 2 x Cat.3-Anschlüsse 8/8	1	T02	9,30 €/St	<b>G3120</b>



G3175

### Patch/Patch Modul

- Cat.6
- 2 x 2-fach RJ45

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Datenanschluss Patch-Modul 2-f Tragring	1	T04	33,90 €/St	<b>G3175</b>




GZUAE29010

### Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

 Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE29010</b>
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE29001</b>
Zentralscheibe UAE 2-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZUAE27035</b>




G3100

### Fernmeldeanschlussdose TAE

- G3100**  
- TAE 3 x 6 NFN  
- ein Telefon, zwei Zusatzgeräte
- G3110**  
- TAE 2 x 6/6 NFF  
- zwei Telefone, ein Zusatzgerät

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Telefonanschlussdose TAE 3x6 NFN rweiß	10	T02	5,40 €/St	<b>G3100</b>
Telefonanschlussdose TAE 3x6/6 NFF rweiß	10	T02	5,90 €/St	<b>G3110</b>

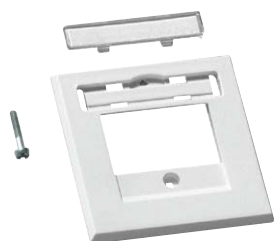


GZTAE39010

### Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

 Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 rw	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39010</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 cw	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE39001</b>
Zentralscheibe TAE 3-fach BxL 57x57 lg	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZTAE37035</b>






### BK/SAT-Anschlussdose

#### L6654

- Antennensteckdose 3-fach, Durchgangsdose
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz
- Anschlussdämpfung bei 862 MHz: 10 dB
- Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB
- Durchgangsdämpfung 1,5 - 5 dB
- Gleichspannungsdurchlass

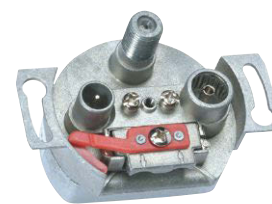

L6654

#### L6655

- Antennensteckdose 3-fach, Enddose
- Frequenzbereich: 5 - 2200 MHz
- Anschlussdämpfung bei 862 MHz: 5 dB
- Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
- Gleichspannungsdurchlass

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Antennenanschluss Durchgan Tragstegegerät	1	T02	22,40 €/St	<b>L6654</b>
Antennenanschluss Enddose Tragstegegerät	1	T02	19,90 €/St	<b>L6655</b>


### Zentralscheibe BK/Sat 3-fach, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja



Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 rweiß	reinweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT39010</b>
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 cweiß	cremeweiß	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT39001</b>
Zentralscheibe BK/SAT 3-fach 57x57 lgrau	lichtgrau	1	T04	2,10 €/Set	<b>GZSAT37035</b>

GZSAT39010

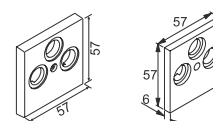

### Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar


#### Lieferumfang

Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück




GR08019010

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

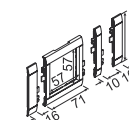

**Alle Einsätze kombinierbar mit:**

Rahmenblende universal und Wippe für Rahmenblende universal

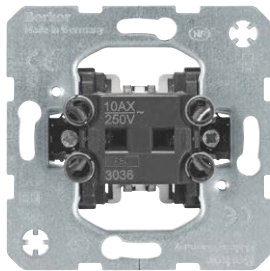


3036

**Wippschalter**

- zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schaltstrom: 10 AX

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wechselschalter	10	B11	6,08 €/St	<b>3036</b>
Serienschalter	10	B01	9,64 €/St	<b>3035</b>
Kreuzschalter	10	B01	12,91 €/St	<b>3037</b>
Ausschalter 2-polig 10 AX	10	B01	12,91 €/St	<b>3032</b>
Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen	10	B01	16,80 €/St	<b>303808</b>

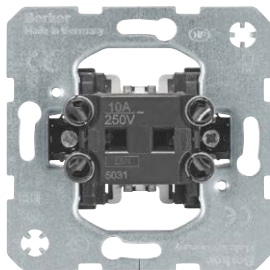


5031

**Wipptaster**

- zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Taststrom: 10 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Taster, Schließer	10	B11	6,85 €/St	<b>5031</b>
Taster, Wechsler	10	B01	7,13 €/St	<b>5036</b>

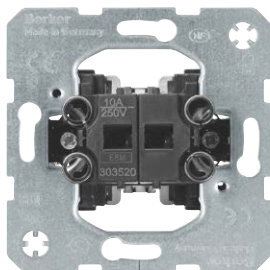

303520

**Jalousie-Serienschalter/-taster**

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schalt-/Taststrom: 10 A

**Hinweise der Motorenhersteller beachten!**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Jalousie-Serienschalter 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>303520</b>
Jalousie-Serientaster 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>503520</b>


## Geräteeinbaudose für Rahmenblende universal, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei

### Für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil

- für Rahmenblende universal
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung


#### Hinweis

Die flache, graue Geräteeinbaudose GLT5000 muss in Verbindung mit der Rahmenblende universal verwendet werden

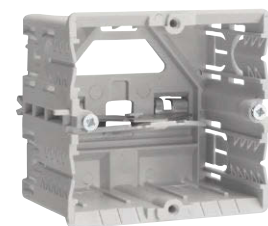

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil HxB 50x65 grau	1	T04	4,00 €/St	<b>GLT5000</b>

 GLT5000



## Zugentlastung, PA halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>

 


M5861


## Wippe geschlossen für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr)

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe geschlossen Schalter Taster rweiß	reinweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>GW19010</b>
Wippe geschlossen Schalter Taster cweiß	cremeweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>GW19001</b>
Wippe geschlossen Schalter Taster lgrau	lichtgrau	1	T04	2,85 €/St	<b>GW17035</b>



GW19010

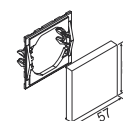


## Serienwippe für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr)


Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2-fach Serienschalter/taster rweiß	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>GW29010</b>
Wippe 2-fach Serienschalter/taster cweiß	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>GW29001</b>
Wippe 2-fach Serienschalter/taster lgrau	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>GW27035</b>




GW29010

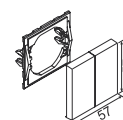

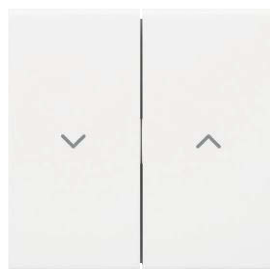

GW2A9010

 


**Wippe mit Pfeilsymbolen für Jalousieschalter, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil rweiß	reinweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A9010</b>
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil cweiß	cremeweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A9001</b>
Wippe 2-f Jalousieschalter m Pfeil lgrau	lichtgrau	1	T04	7,30 €/St	<b>GW2A7035</b>



GR08019010

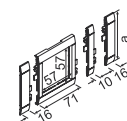

**Rahmenblende universal mit Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: ABS  
Halogenfrei: ja

- schnittkaschierend und anreihbar

**Lieferumfang**


Rahmenblende universal mit 2 steckbaren Seitenkaschierungen und Blendenzwischenstück

Kanalsystem	OT-Breite	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR, BRN	80 mm	reinweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019010</b>
BR, BRN	80 mm	cremeweiß	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08019001</b>
BR, BRN	80 mm	lichtgrau	1	T04	3,15 €/St	<b>GR08017035</b>
BR	100 mm	reinweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9010</b>
BR	100 mm	cremeweiß	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K9001</b>
BR	100 mm	lichtgrau	1	T04	3,75 €/St	<b>GR1001K7035</b>
BR	120 mm	reinweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9010</b>
BR	120 mm	cremeweiß	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K9001</b>
BR	120 mm	lichtgrau	1	T04	4,35 €/St	<b>GR1201K7035</b>

## Wippschalter

- zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schaltstrom: 10 AX

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wechselschalter	10	B11	6,08 €/St	<b>3036</b>
Serienschalter	10	B01	9,64 €/St	<b>3035</b>
Kreuzschalter	10	B01	12,91 €/St	<b>3037</b>
Ausschalter 2-polig 10 AX	10	B01	12,91 €/St	<b>3032</b>
Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen	10	B01	16,80 €/St	<b>303808</b>

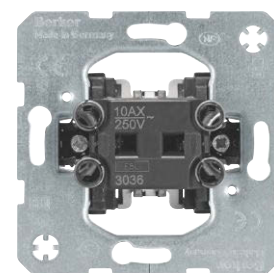


3036

B.  
Berker

## Wipptaster

- zum Tragring isolierte, selbstrückstellende Spreizkrallen
- Verbindungsklemmen nach VDE 0632-1 für Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Schaltwinkel 3,5°
- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Taststrom: 10 A

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Taster, Schließer	10	B11	6,85 €/St	<b>5031</b>
Taster, Wechsler	10	B01	7,13 €/St	<b>5036</b>

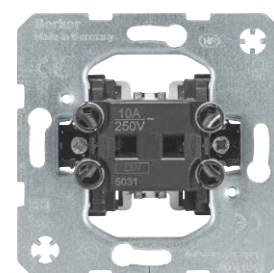

5031


B.  
Berker

## Jalousie-Serienschalter/-taster

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten
- mit Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V ~
- Schalt-/Taststrom: 10 A

### Hinweise der Motorenhersteller beachten!

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Jalousie-Serienschalter 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>303520</b>
Jalousie-Serientaster 1-polig	10	B01	17,14 €/St	<b>503520</b>

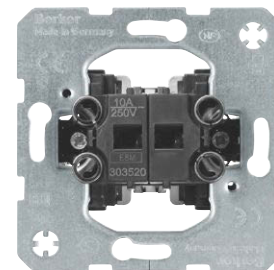

303520

B.  
Berker

## Geräteeinbaudose Energie, C-Profil, für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei


### Für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil

- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung


### Hinweis

Die hohe, schwarze Geräteeinbaudose GLS5500 muss in Verbindung mit dem Rahmen des Schalterherstellers verwendet werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil HxB 55x65 schw	1	T04	4,00 €/St	<b>GLS5500</b>

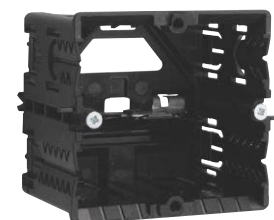

GLS5500

 

:hager

# UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, C-Profil Geräteeinbau

**:hager**



## Geräteeinbaudose 2-fach für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei

**Für alle BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und  
BR Brüstungskanäle ab Oberbreite 100 mm mit C-Profil**

 
- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich

**Hinweis**

Die hohe, schwarze Geräteeinbaudose L4719SCHW muss in Verbindung mit dem Rahmen des Schalterherstellers verwendet werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose 2-f C-Profil HxB 55x70	2	T04	12,10 €/St	<b>L4719SCHW</b>

L4719SCHW



**:hager**



## Zugentlastung, PA halogenfrei

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>

M5861

**B.**  
Berker




## Wippe für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe	Berker Q.1/Q.3	polarweiß samt	10	B01	2,46 €/St	<b>16206089</b>

16206089

**B.**  
Berker

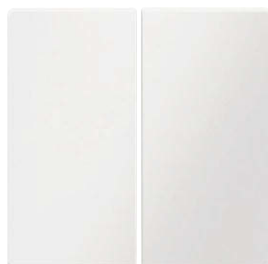

## Wippe 2fach für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2fach	Berker Q.1/Q.3	polarweiß samt	10	B01	4,70 €/St	<b>16236089</b>

16236089

**Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Berker Q.1/Q.3**

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Wippe 2fach mit Aufdruck Symbol Pfeil	polarweiß samt	10	B01	6,49 €/St	<b>16256089</b>




16256089

**Rahmen 1fach Berker Q.3**

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 1fach	Berker Q.3	polarweiß samt	10	B01	4,46 €/St	<b>10116099</b>

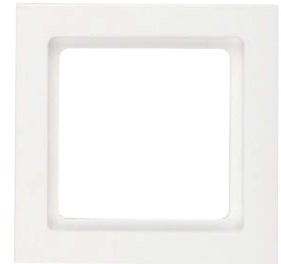

10116099

**Rahmen 2fach Berker Q.3**

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 2fach	Berker Q.3	polarweiß samt	10	B01	6,11 €/St	<b>10126099</b>



10126099

**Rahmen 3fach Berker Q.3**

Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung

Bezeichnung	Designlinie	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Rahmen 3fach	Berker Q.3	polarweiß samt	2	B01	11,16 €/St	<b>10136099</b>

 


10136099





L91209010




**Geräteblende, 1-fach, R = 7 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L91209010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L91209001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,75 €/St	<b>L91207035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L91709010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L91709001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,85 €/St	<b>L91707035</b>



 L91229010




**Geräteblende, 2-fach, R = 7 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L91229010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L91229001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,20 €/St	<b>L91227035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L91729010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L91729001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>L91727035</b>



 L91239010



**Geräteblende, 3-fach, R = 7 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L91239010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L91239001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	6,90 €/St	<b>L91237035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L91739010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L91739001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	7,30 €/St	<b>L91737035</b>

**Radius = 7 mm**

**Berker**

Arsys, S1, B3, B7, K1, K5, Q.3, R.3

**BJE**

SI Reflex Linear, future Linear alpha exclusive, impuls

**Brunquell**

Standard, De Luxe

**Gira**

alle UP Programme

**Jung**

ST 550, CD 500, LS 990, AS 500, A 500

**Kopp**

alle UP-Programme (quadratisch)

**Merten**

alle UP Programme

**Peha**

alle UP Pro gramme

**Gebr. Vetter**

alle UP Programme

**Popp**

Futura, Quadro, Trend, Plus 2000, Forever, Pallas, Apis, Aqua UP, Arcada, Vatura, Bauhaus Exklusiv, Prima Luxe

**Siemens**

alle UP Programme mit 80 mm Rahmen

**Radius = 18 mm**

**BJE**

SI, SI Reflex alpha nea

## Geräteeinbaudose Energie, C-Profil, für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei


### Für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil

- für Standardgeräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung


**Hinweis**

Die hohe, schwarze Geräteeinbaudose GLS5500 muss in Verbindung mit dem Rahmen des Schalterherstellers verwendet werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil HxB 55x65 schw	1	T04	4,00 €/St	<b>GLS5500</b>

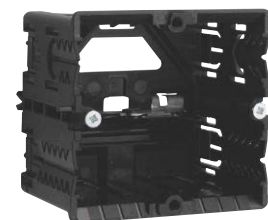

GLS5500

 

## Geräteeinbaudose Energie, 2-fach, C-Profil, für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei

- Für alle BRN Brüstungskanäle ab Grundprofil 130 mm und BR Brüstungskanäle ab Oberteilbreite 100 mm mit C-Profil
- Horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich

 
**Hinweis**

Die hohe, schwarze Geräteeinbaudose L4719SCHW muss in Verbindung mit dem Rahmen des Schalterherstellers verwendet werden

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose 2-f C-Profil HxB 55x70	2	T04	12,10 €/St	<b>L4719SCHW</b>



L4719SCHW






**Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei**

- für Standardgeräteeinbau
- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung
- mit umklappbarem Mittensteg zur Einhaltung von Biegeradien

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil Daten schw	1	T04	4,55 €/St	<b>GLS5510</b>

GLS5510

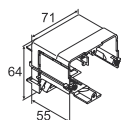

**Zugentlastung, PA halogenfrei**

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>

M5861



**Ausgleichsrahmen für UP-Geräte mit Abdeckrahmen größer 80 mm, PC/ABS halogenfrei (hfr)**

Werkstoff: PC - ABS  
Halogenfrei: ja

**2 Unterlegscheiben zum Höhenausgleich im Lieferumfang enthalten**

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR rw	reinweiß	1	T02	2,85 €/St	<b>G35609010</b>
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR cw	cremeweiß	1	T02	2,85 €/St	<b>G35609001</b>
Blende f Schalterprog > 80 hfr zu BR lg	lichtgrau	1	T02	2,85 €/St	<b>G35607035</b>

 
G35609010



**Geräteblende, 1-fach, R = 7 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L91209010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L91209001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,75 €/St	<b>L91207035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L91709010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L91709001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,85 €/St	<b>L91707035</b>

L91209010




## Geräteblende, 2-fach, R = 7 mm

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L91229010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L91229001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,20 €/St	<b>L91227035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L91729010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L91729001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>L91727035</b>



 L91229010




## Geräteblende, 3-fach, R = 7 mm

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L91239010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L91239001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	6,90 €/St	<b>L91237035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L91739010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L91739001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	7,30 €/St	<b>L91737035</b>



 L91239010



## Geräteblende, 1-fach, R = 18 mm

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L96009010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,75 €/St	<b>L96009001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,75 €/St	<b>L96007035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L96109010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,85 €/St	<b>L96109001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,85 €/St	<b>L96107035</b>



L96009010

 




**Geräteblende, 2-fach, R = 18 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L96029010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,20 €/St	<b>L96029001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,20 €/St	<b>L96027035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L96129010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>L96129001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>L96127035</b>


L96029010



**Geräteblende, 3-fach, R = 18 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L96039010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	6,90 €/St	<b>L96039001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	6,90 €/St	<b>L96037035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L96139010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	7,30 €/St	<b>L96139001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	7,30 €/St	<b>L96137035</b>

 L96039010



## Geräteblenden mit 45 mm Lochdurchmesser nach DIN 49075

### BJE

Duro 2000 SI, SIReflex, SI Reflex Linear, Impuls, alpha exclusive

### Gira

System 55 (nur Steckdosen)

### Jung

CD120

### Merten

alle UP-Schukosteckdosen ohne Sonderfunktionen

### Peha

Steckdose 80.6511 E MT

**Geräteblenden mit quadratischer Stanzung a = 60 mm für moderne Flächenprogramme verschiedener Hersteller**


## Geräteeinbaudose, PA halogenfrei

### Für alle BR und BRN Brüstungskanäle mit C-Profil

- horizontaler und vertikaler Geräteeinbau möglich
- Geräteeinbaudose mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung


### Hinweis

Die flache, graue Geräteeinbaudose GLT5000 kann in Verbindung mit UP-Einsätze ohne Rahmen des Schalterherstellers verwendet werden

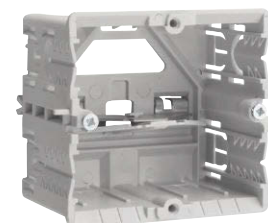

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil HxB 50x65 grau	1	T04	4,00 €/St	<b>GLT5000</b>

 GLT5000



## Zugentlastung, PA halogenfrei


Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Zugentlastung für Geräteeinbaudosen	50	T02	0,64 €/St	<b>M5861</b>



M5861


## Geräteblende, 1-fach, rund d = 45 mm

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	1,49 €/St	<b>L87309010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	1,49 €/St	<b>L87309001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	1,49 €/St	<b>L87307035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	1,62 €/St	<b>L93009010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	1,62 €/St	<b>L93009001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	1,62 €/St	<b>L93007035</b>

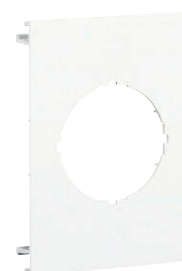

L87309010




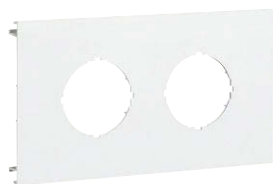

**Geräteblende, 2-fach, rund d = 45 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	3,70 €/St	<b>L87319010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	3,70 €/St	<b>L87319001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	3,70 €/St	<b>L87317035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	3,95 €/St	<b>L93019010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	3,95 €/St	<b>L93019001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	3,95 €/St	<b>L93017035</b>

 
L87319010



**Geräteblende, 3-fach, rund d = 45 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	4,90 €/St	<b>L87339010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	4,90 €/St	<b>L87339001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	4,90 €/St	<b>L87337035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>L93039010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>L93039001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,40 €/St	<b>L93037035</b>

 L87339010



**Geräteblende, 1-fach, quadratisch a = 60 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,05 €/St	<b>L98009010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,05 €/St	<b>L98009001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,05 €/St	<b>L98007035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	2,35 €/St	<b>L98109010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	2,35 €/St	<b>L98109001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	2,35 €/St	<b>L98107035</b>

L98009010





**Geräteblende, 2-fach, quadratisch a = 60 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	3,70 €/St	<b>L98019010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	3,70 €/St	<b>L98019001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	3,70 €/St	<b>L98017035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	3,95 €/St	<b>L98119010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	3,95 €/St	<b>L98119001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	3,95 €/St	<b>L98117035</b>



L98019010

 


**Geräteblende, 3-fach, quadratisch a = 60 mm**

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	4,90 €/St	<b>L98039010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	4,90 €/St	<b>L98039001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	4,90 €/St	<b>L98037035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>L98139010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>L98139001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,40 €/St	<b>L98137035</b>



L98039010



Großes stabiles Kunststoffgehäuse zum Einbau in Brüstungskanalsysteme mit C-Profil für CEE-Geräteeinbaudosen verschiedener Hersteller.

### Hinweis

Für tehalit.BR Brüstungskanäle mit Oberseitenbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich zum Blendenet die entsprechende Geräteblende benötigt.

### Lieferumfang

Einbaudose, 4 Gerätehalteschrauben, 2 Zugentlastungen

 


### CEE-Geräteeinbaudose, C-Profil, PA halogenfrei

inkl. 4 Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen

Bezeichnung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Geräteeinbaudose C-Profil für CEE 32A	1	T02	33,60 €/St	<b>G2744</b>

G2744



### Blendenet für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei (hfr)

 
Werkstoff:  
Halogenfrei:

PC - ABS  
ja

Für tehalit.BR Brüstungskanäle mit Oberseitenbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich zum Blendenet die entsprechende Geräteblende benötigt.

Bezeichnung	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 rw	reinweiß	1	T02	5,90 €/St	<b>G33749010</b>
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 cw	cremeweiß	1	T02	5,90 €/St	<b>G33749001</b>
Blende CEE-Steckdose halogenfr OT 80 lg	lichtgrau	1	T02	5,90 €/St	<b>G33747035</b>

G33749010




### Geräteblende für Geräteeinbau CEE

Für tehalit.BR Brüstungskanäle mit Oberseitenbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich zum Blendenet die entsprechende Geräteblende benötigt.

Kanalsystem	OT-Breite	Werkstoff	Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
BR	100 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>R81109010</b>
BR	100 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,30 €/St	<b>R81109001</b>
BR	100 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,30 €/St	<b>R81107035</b>
BR	120 mm	PVC	reinweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>R81129010</b>
BR	120 mm	PVC	cremeweiß	1	T04	5,40 €/St	<b>R81129001</b>
BR	120 mm	PVC	lichtgrau	1	T04	5,40 €/St	<b>R81127035</b>

 R81109010





## NE-Metallzuschläge

Bei einer Erhöhung der Börsen-Notierungen für NE-Metalle, behalten wir uns vor, für Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auftragsesinganges gültige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise ab März 2016 eingerechnet:

Kupfer 450,- € je 100 kg

Silber 150,- € je kg

Messing 150,- € je 100 kg

### Kupfer:

Bei weiteren Veränderungen der Börsennotierungen behalten wir uns vor, die eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

### Silber, Messing:

Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschläge zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehörige Zuschlagsmatrix werden in diesen Fällen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

## Zuschläge für Sonderlängen

### Installationskanäle:

**BR, BRH, BRA, BRS, BRN, BRHN, FB, LF, LFE, LFH, LFS, RK, SL\***

### Verdrahtungskanäle:

**BA7, BA6, DNG, HNG, LKG**

Unter 50 Stück:

- pro Sonderlängenauftrag  
10 % vom Warennettowert

Unter 50 Stück:

- pro Sonderlängenauftrag  
10 % vom Warennettowert

Ab 50 Stück gleicher Länge und Typ:

- kein Aufpreis

Ab 50 Stück gleicher Länge und Typ:

- kein Aufpreis

\* Zuschläge für Sonderlängen bei SL Kanälen mit Dekoroberflächen auf Anfrage

Wir, die

Hager SE  
Zum Gunterstal  
D 66440 Blieskastel

erklären in alleiniger Verantwortung, dass alle unsere mit CE gekennzeichneten Produkte der Marken Hager, Berker und Elcom der folgenden Angebotssegmente

- **Energieverteilung und Zählerplatzsysteme**
- **Leitungsführung und Raumanschlusssysteme**
- **Schalterprogramme und Gebäudesteuerung**
- **Sicherheitstechnik und Türkommunikation**

die Anforderungen folgender EU-Richtlinien und Verordnungen und ihrer entsprechenden Ergänzungen, soweit zutreffend und anwendbar, erfüllen:

- **Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG**
- **Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG**
- **Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EG**
- **Richtlinie zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EG**
- **Messgeräte-Richtlinie 2004/22/EG**
- **Bauproduktverordnung (EU) Nr. 305/2011**

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien und Verordnungen, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

Für die bestimmungsgemäße Anwendung unserer Produkte, zur Errichtung einer betriebsfertigen Anlage gemäß der einschlägigen Errichtungsbestimmungen, ist der Elektrotechniker zuständig.

Die CE-Kennzeichnung ist direkt auf dem Produkt, auf der Verpackung oder auf der Umverpackung aufgebracht.

Die Hager SE handelt im Auftrag aller ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften.

Blieskastel, den 01. März 2016



Dr.-Ing. Dominique Beck  
Standardisation and Business Environment Manager – Hager Group

In Ergänzung der allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie e. V. (ZVEI)

### 1. Geltung der Bedingungen

Zu Ihrer und unserer Sicherheit erfolgen unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote ausschließlich aufgrund der nachstehenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten im beiderseitigen Interesse auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung nehmen Sie die Bedingungen an. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen können wir leider nicht akzeptieren.

Abweichungen, Ergänzungen oder Nebenabreden sowie alle Vereinbarungen zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages werden erst nach unserer schriftlichen Bestätigung wirksam.

Diese Bedingungen haben keine Gültigkeit für die von uns über das Internet vertriebenen Waren (Werbemittel etc.). Für unseren Internethandel gelten vielmehr besondere Verkaufs- u. Lieferbedingungen, die Sie im Internet über den diesbezüglichen Link abrufen können.

### 2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bitte beachten Sie, dass Annahmeerklärungen und Bestellungen erst nach unserer schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung rechtswirksam sind.

Berücksichtigen Sie bitte, dass Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten nur als annähernd zu betrachten sind; es sei denn, wir bezeichnen sie ausdrücklich als verbindlich. Die Eigentums- und Urheberrechte an unseren Katalogen und Druckerzeugnissen, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen liegen bei uns. Machen Sie diese Unterlagen daher ohne unsere ausdrückliche und schriftliche Zustimmung Dritten nicht zugänglich – das gilt insbesondere für solche Unterlagen, die wir Ihnen mit dem Vermerk „vertraulich“ zur Verfügung stellen.

Im beiderseitigen Interesse weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Mitarbeiter keine mündlichen Nebenabreden treffen können oder mündliche Zusicherungen geben dürfen, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

### 3. Preise

Unsere Preise sind freibleibend, gelten ab Werk und beinhalten keine Verpackungskosten; Kostenvoranschläge für Reparaturen sind unverbindlich. Alle Preise sind Netto-Preise, denen die gültige Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) hinzuzurechnen ist. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen müssen wir gesondert berechnen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Preise ggf. anpassen, wenn zwischen Bestellung und Auftragsausführung Lohn-, Materialpreis- oder Steuererhöhungen eintreten.

Bei einer Erhöhung der Börsen-Notierungen für NE-Metalle, behalten wir uns vor, für Produkte mit Kupfer-, Silber- oder Messinganteil die am Tag des Auftragsinganges gültige Differenz in Form eines Zuschlages zu berechnen.

Bei den Produkten, die NE-Metalle beinhalten, ist als Basis in die Listenpreise ab März 2016 eingerechnet:

Kupfer	450,- € je 100 kg
Silber	150,- € je kg
Messing	150,- € je 100 kg

Kupfer:

Bei weiteren Veränderungen der Börsennotierungen behalten wir uns vor, die eingerechnete Basis der Listenpreise zu korrigieren.

Silber, Messing:

Bei Silber und Messing behalten wir uns vor, bei Bedarf prozentuale Zuschläge zu berechnen. Die Zuschlagsgruppen und die dazugehörige Zuschlagsmatrix werden in diesen Fällen rechtzeitig vor Inkrafttreten bekannt gegeben.

### 4. Verpackung

Verpackungen berechnen wir lediglich zum Selbstkostenpreis. Wenn Sie die wiederverwendungsfähigen Verpackungen frachtfrei an uns zurücksenden, schreiben wir Ihnen 2/3 der Kosten gut. Spezialverpackungen können wir leider nicht zurücknehmen.

### 5. Versand

Ab einem Netto-Bestellwert von 500 Euro übernehmen wir für Sie die Frachtkosten in voller Höhe vom Auslieferungslager bis zum Bestimmungsort. Bei Express- oder Eilgutsendungen ab einem Nettowert von 500 Euro vergüten wir Ihnen die anteiligen Frachtgutkosten. Sonderverteilungen und andere Sonderprodukte können wir leider grundsätzlich nur unfrei ab Werk liefern. Bei Kleinaufträgen unter 150 Euro Netto-Bestellwert müssen wir einen Zuschlag von 15 Euro netto berechnen.

### 6. Zahlung

Zur Begleichung unserer Rechnungen gewähren wir Ihnen rein netto ein Zahlungsziel von maximal 30 Tagen nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungsstundung oder Begleichung nach vereinbartem Termin sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu erheben – vorbehaltlich des Nachweises eines höheren Schadens, der uns durch Zahlungsverzug entsteht.

Sollte ein Besteller eine fällige Rechnung nach Mahnung nicht innerhalb von 10 Tagen bei uns eingehend begleichen, werden auch unsere sämtlichen sonstigen Forderungen umgehend fällig. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir in solchen Fällen noch nicht ausgeführte Lieferungen bis zur Zahlung aller Forderungen zurückbehalten. Der Besteller kann in diesem Fall keine Schadensersatzansprüche gegen uns geltend machen.

Wir sind berechtigt, Zahlungen eines Bestellers auf ältere Schulden anzurechnen, auch wenn dieser damit nicht einverstanden sein sollte. Selbstverständlich informieren wir den Besteller ausführlich und umgehend über die Verrechnung. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, rechnen wir eingehende Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung an.

Ihre Zahlungen gelten als erfolgt, sobald wir über den Betrag verfügen können. Scheckzahlungen betrachten wir bei Einlösung als erfolgt. Wechsel können wir nur nach schriftlicher Vereinbarung und zahlungshalber annehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei Erstbestellungen nur gegen Vorauszahlung liefern; im Gegenzug gewähren wir jedoch 2 % Skonto.

Erlangen wir nach einer Auftragsannahme negative Informationen über die Kreditwürdigkeit des Bestellers, sind wir gezwungen, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Das gilt insbesondere, wenn Checks oder Wechsel zu Protest gehen oder der Besteller seine Zahlungen einstellt. Sollte der Besteller keine Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen erbringen können, müssen wir vom Vertrag zurücktreten, ohne dass der Besteller Schadensersatzansprüche geltend machen kann.

### 7. Liefer- und Leistungszeit

Verbindliche und unverbindliche Liefertermine oder -fristen bedürfen gleichermaßen der Schriftform.

Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt können wir leider auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht vertreten. Dazu zählen auch Ereignisse, die uns die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen – wie zum Beispiel Streik, Ausspernung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn diese Ereignisse bei unseren Lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten. Bei derartigen Geschehnissen sind wir gezwungen, die Lieferung unter Umständen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Eventuell müssen wir sogar wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

Dauert eine Behinderung länger als drei Monate an, sind Sie berechtigt – nach angemessener Nachfristsetzung – hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder werden wir von unserer Verpflichtung frei, ergeben sich daraus keine Schadensersatzansprüche des Bestellers. Wir können uns jedoch nur auf die genannten Umstände berufen, wenn wir Sie zuvor unverzüglich darüber benachrichtigt haben.

Selbstverständlich können wir unsere Liefer- und Leistungsverpflichtungen nur einhalten, wenn der Besteller seine Verpflichtungen rechtzeitig und ordnungsgemäß erfüllt.

### 8. Gefahrübergang

Sobald die Ware unser Auslieferungslager verlassen hat, geht die Gefahr auf den Besteller über. Bitte beachten Sie, dass auch die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Besteller übergeht, wenn er in Annahmeverzug gerät. Verzögert sich der Versand auf Wunsch des Bestellers, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

### 9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus Rechtsgründen jetzt oder künftig gegenüber dem Besteller zustehen – einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent –, beanspruchen wir die unten aufgeführten Sicherheiten. Diese geben wir auf Verlangen nach unserer Wahl frei, wenn ihr Wert die Forderung um mindestens 20 % übersteigt:

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen unser Eigentum.

Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware erfolgt stets für uns als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für uns. Erlischt unser (Mit-)Eigentum durch Verbindung, gilt als vereinbart: Das (Mit-)Eigentum des Bestellers an der einheitlichen Sache geht dem anteiligen Rechnungswert entsprechend auf uns über. Der Besteller verwahrt unser (Mit-)Eigentum unentgeltlich.

Als Besteller sind Sie im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt, Vorbehaltsware zu verarbeiten. Bei Zahlungsverzug oder der Beantragung bzw. der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens endet diese Befugnis. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen können wir nicht zulassen.

Entstehen dem Besteller Forderungsansprüche aus Weiterverkauf der Vorbehaltsware, Saldoforderungen aus Kontokorrent oder sonstigen Rechtsgründen wie Versicherung oder unerlaubten Handlungen, tritt er seine Ansprüche bereits jetzt sicherungshalber mit allen Nebenrechten an uns ab. Und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und wir daran in Höhe unseres Faktuurenwertes Miteigentum erlangt haben. In diesem Fall steht uns an der Zession ein Anteil der Kaufpreisforderung zu, der dem Verhältnis des Faktuurenwertes der Vorbehaltsware zum Faktuurenwert des Gegenstandes entspricht. Hat der Besteller die Forderung im Rahmen des echten Factorings verkauft, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Selbstverständlich werden wir die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber fristgemäß und vollständig nachkommt. Darüber hinaus ermächtigen wir den Besteller, die an uns abgetretenen Forderungen für seine Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Allerdings müssen wir die Einzugsermächtigung widerrufen, wenn der Käufer in Zahlungsverzug gerät. In diesem Fall bevollmächtigt uns der Besteller, die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten, und wir ziehen die Forderungen selbst ein. Im gemeinsamen Interesse ist der Besteller verpflichtet, uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der uns zustehenden Forderungen zu geben. Dies umfasst Namen und Anschrift der Schuldner, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. sowie alle weiteren notwendigen Auskünfte, die wir benötigen, um alle abgetretenen Forderungen geltend zu machen. Außerdem gestattet er uns die Überprüfung der Auskünfte.

Bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware – insbesondere bei Pfändungen – muss der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Ist der Dritte nicht in der Lage, die gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, die in diesem Zusammenhang entstehen, so haftet hierfür der Besteller.

#### 10. Gewährleistung

Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Wir geben Ihnen auf all unsere Produkte eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferdatum.

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir Beschreibungen und technische Daten in unseren Produktinformationen nicht als Produkteigenschaften garantieren. Ausnahme: Wir sichern diese ausdrücklich und schriftlich zu. Konstruktive Änderungen behalten wir uns im Zuge der Weiterentwicklung und Verbesserung in unserem gemeinsamen Interesse vor.

Beachten Sie außerdem, dass wir keinerlei Gewährleistung übernehmen können, wenn unsere Betriebs- oder Wartungsanleitungen nicht befolgt werden, oder wenn Änderungen an unseren Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht unserer Originalspezifikation entsprechen. Diese Einschränkung gilt, solange der Besteller nicht widerlegt, dass einer dieser genannten Umstände den Mangel verursacht hat.

Ermittelt uns ein Besteller den Auftrag, Produkte nach seinen Zeichnungen oder Mustern herzustellen, gewährleistet er, dass dadurch keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Bestimmt der Besteller Herstellungsweise oder Material, so haftet er für die Brauchbarkeit der Ware.

Bitte teilen Sie uns Beanstandungen unbedingt innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Eingang der Ware mit. Über verdeckte Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht zu entdecken waren, informieren Sie uns bitte unverzüglich nach Entdeckung in schriftlicher Form. Achtung: Sollten Sie diese Fristen nicht beachten, können wir leider keinerlei Gewährleistungsansprüche erfüllen.

Bitte beachten Sie im eigenen Interesse auch die folgenden Beschränkungen des Gewährleistungsanspruchs: Für mangelhafte Ware liefern wir Ihnen auf unsere Kosten selbstverständlich Ersatz; das Recht des Bestellers auf Nacherfüllung durch Mangelbeseitigung ist allerdings ausgeschlossen. Schlägt die Nacherfüllung nach angemessener Frist fehl, können Sie nach eigener Wahl entweder eine Herabsetzung der Vergütung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Weitergehende Gewährleistungsansprüche – insbesondere Schadensersatzansprüche – sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt vorsätzliches bzw. grob fahrlässiges Verhalten vor oder wir haben im Sinn des Abs. 2 für unsere Produkte bestimmte Eigenschaften schriftlich zugesichert.

#### 11. Haftung

Sie können Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und aus unerlaubter Handlung gegen uns oder unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen dann geltend machen, wenn vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Die Haftung ist auf solche Schäden begrenzt, mit denen vernünftigerweise nach den Umständen zu rechnen war, die bei Vertragsschluss bekannt waren. Davon unberührt bleibt unsere Haftung nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und aus der Produzentenhaftung. Verständlicherweise können wir nicht haften, wenn andere Personen als das Fachpersonal konzessionierter Elektrounternehmen unsere Produkte montieren oder anschließen.

#### 12. Rücksendung

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir vertragsgemäß gelieferte Ware nicht umtauschen oder zurücknehmen können. Sollten wir aus Kulanzgründen von diesem Grundsatz abweichen, gilt: Senden Sie Ware nur zurück, wenn Sie von uns eine schriftliche Vereinbarung über Rücknahme oder Umtausch erhalten haben. Schicken Sie die Ware erst dann fracht- und spesenfrei auf eigene Gefahr an eines unserer Lager zurück. Stellen Sie bitte sicher, dass die Ware bei uns in einwandfreiem Zustand eintrifft – gebrauchtes, bereits montiertes, zerbrochenes, defektes oder konstruktiv überholtes Material können wir nicht entgegennehmen. Für den Bearbeitungsaufwand müssen wir dem Besteller als Kostenersatz 15 % des Warenwertes der umgetauschten oder zurückgenommenen Ware berechnen, wenn kein anderer Betrag gesondert und schriftlich vereinbart wurde.

#### 13. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Saarbrücken.

#### Urheberrechtserklärung

Einzelne Vervielfältigungen des vorliegenden Druckerzeugnisses wie z. B. Kopien und Ausdrücke dürfen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch angefertigt werden, d. h., zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen (§ 53 UrhG). Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet. Die hier veröffentlichten Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung reproduziert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden! Nur die Nutzung der bereitgestellten Inhalte zu privaten Zwecken und für das weiterverarbeitende Gewerbe im Elektrohandwerk ist hiervon ausgenommen! Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden! Wir werden jeden Fall von Urheberrechtsverstößen verfolgen!

Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

#### Stand März 2016

Aktuelle Preise  
hager.de



# Vor Ort in den Regionen

## Region Mitte

### Technisches Service Center Saarbrücken

Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel  
Telefon 06842 945-2900  
Telefax 06842 945-2909  
saarbruecken@hager.de

### Technisches Service Center Frankfurt

Daimlerstraße 17/Industriegebiet  
61449 Steinbach/TS  
Telefon 06171 7004-2900  
Telefax 06171 7004-2969  
frankfurt@hager.de

## Region West

### Technisches Service Center Köln

Robert-Bosch-Straße 10 a  
50769 Köln  
Telefon 0221 59788-2900  
Telefax 0221 59788-2945  
koeln@hager.de

### Technisches Service Center Dortmund

Revierstraße 3  
44379 Dortmund  
Telefon 0231 935050-2900  
Telefax 0231 935050-2986  
dortmund@hager.de

## Region Nord

### Technisches Service Center Hamburg

Biedenkamp 1 a  
21509 Glinde  
Telefon 040 670513-2900  
Telefax 040 670513-2932  
hamburg@hager.de

### Technisches Service Center Hannover

Industriegebiet Rethen/Nord  
Magdeburger Straße 8  
30880 Laatzen  
Telefon 05102 9396-2900  
Telefax 05102 9396-2952  
hannover@hager.de

## Region Ost

### Technisches Service Center Berlin

Seestraße 10  
14974 Ludwigsfelde  
Telefon 03378 8658-2900  
Telefax 03378 8658-2952  
berlin@hager.de

### Technisches Service Center Leipzig

Zeppelinstraße 2  
04509 Wiedemar  
Telefon 034207 400-2900  
Telefax 034207 400-2909  
leipzig@hager.de

## Region Süd

### Technisches Service Center München

Münchner Straße 87 b  
85221 Dachau  
Telefon 08131 2927-2900  
Telefax 08131 2927-2909  
muenchen@hager.de

### Technisches Service Center Bamberg

Laubanger 21  
96052 Bamberg  
Telefon 0951 96513-2900  
Telefax 0951 96513-2948  
bamberg@hager.de

## Region Südwest

### Technisches Service Center Stuttgart

Eichwiesenring 1/1  
70567 Stuttgart  
Telefon 0711 727231-2900  
Telefax 0711 727231-2909  
stuttgart@hager.de



# :hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

[hager.de](http://hager.de)

## Fragen zur Technik?

### Energieverteilung & Zählerplatzsysteme

06842 945-9701  
beratung@hager.de

Zählerplatzausführung nach TAB und AR der VNB finden Sie in Ihrer Hager-Zählerplatzliste. Anfragen dazu richten Sie bitte an das Technische Servicecenter Ihrer Region.

Planen und konfigurieren Sie eine Zählerhauptverteilung mit der ZPlan als Browser-Version, als App oder als PC-Software unter [hager.de/zplan](http://hager.de/zplan).

### Leitungsführung & Raumanschlusssysteme

06842 945-9702  
beratung@hager.de

### Schalterprogramme & Gebäudesteuerung

domovea und KNX-spezifische Applikationen

06842 945-9705  
beratung@hager.de

### Türkommunikation

06842 945-9704  
beratung@hager.de

### Planungssoftware

HagerCAD/Elcom, Magnetplaner, ZPlan und Semiolog

06842 945-9703  
beratung@hager.de

## Fragen zu Aufträgen oder Logistik?

### Zentrale Auftragsbearbeitung

06842 945-9726  
Telefax 06842 945-7773  
zab.auftrag@hager.de

## Fragen zu Seminaren oder Anmeldungen?

### Zentrale Seminar-Anmeldungen

06842 945-7221  
[hager.de/seminare](http://hager.de/seminare)

## Benötigen Sie Informationsmaterial?

### Kataloge und Broschüren

Bestellen oder downloaden:

[hager.de/infomaterial](http://hager.de/infomaterial)

Unterwegs in der App – Mediathek für iOS oder Android:

[hager.de/mediathek](http://hager.de/mediathek)

# :hager

**Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG**  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0  
**hager.de**

:hager

**B.**  
Berker

**ELCOM.**