

Q.7

Unterstreicht den Charakter
Ihres Zuhauses.



B.
Berker

Zuhause ist
immer auch ein
Spiegelbild
der Menschen,
die darin leben.



Ein echtes Zuhause ist immer auch ein Spiegelbild der Menschen, die darin leben. Es hat ein Naturell, einen Charakter. Man kann ihn an Farben und Formen, an Möbeln, Teppichen und Accessoires erkennen. An kleinen und großen Kunstwerken. Oder an Büchern.

Vor diesem Hintergrund haben wir Berker Q.7 entwickelt. Die individuelle Schalterserie bringt neue Materialien ins Spiel. Und damit neue Möglichkeiten, das Zuhause nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Schiefer, Beton, Aluminium, Glas, Kunststoff oder Edelstahl ersetzen austauschbare Standards.

So viel Individualität regt dazu an, ein bisschen querzudenken. Wer sagt eigentlich, dass die Schalter im Wohnraum die gleichen sein müssen wie die in der Küche oder im Bad?



Kunststoff



Schiefer



Beton



Aluminium



Edelstahl



Glas



Besondere Materialien für besondere Räume.

Jeder Mensch ist anders. Jedes Zuhause auch. Warum muss dann jeder Schalter gleich aussehen? Mit sechs verschiedenen Materialien eröffnen sich viele neue Möglichkeiten, sein Zuhause individuell zu gestalten.

So prägnant wie elegant.

Der Berker Q.7 wirkt einerseits markant.
Andererseits lässt der transluzente
Trägerrahmen ihn scheinbar schweben.
Ein spannender Kontrast.

Trägermaterial

Transluzent
Stärke: 6 mm

Rahmen


Stärke: 4 mm





Q.7 Glas

Glas – ob dunkel oder hell – ermöglicht das Spiel mit Licht und Reflexion. Ein glatter, flächiger Werkstoff, der zeitlos und exklusiv anmutet. Der Berker Q.7 in Glas spiegelt in diesem Sinne wider, was das Material kann. Er ist präsent und verleiht Räumen eine spezielle, moderne Eleganz.

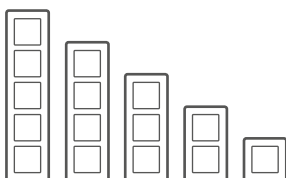

Materialien

4 mm schwarzes Glas, 6 mm Trägermaterial

4 mm polarweißes Glas, 6 mm Trägermaterial

Rahmen-Kombination


1fach bis 5fach waagrecht / senkrecht

Wippen erhältlich in

anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt

Q.7 Aluminium

Der High-Tech-Werkstoff Aluminium ist nicht nur außergewöhnlich leicht. Er hat auch eine außergewöhnliche Ausstrahlung: Die matte, samtartige Oberfläche wirkt warm und edel. Und dazu hochmodern. Der Berker Q.7 in Aluminium verkörpert das eindrucksvoll.

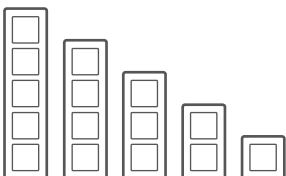

Material
4 mm Aluminium eloxiert, 6 mm Trägermaterial
Rahmen-Kombination
1fach bis 5fach waagrecht / senkrecht


Wippen erhältlich in
anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt





Q.7 Edelstahl

Der Berker Q.7 in gebürstetem Edelstahl interpretiert das zeitlose Material auf exklusive Art und Weise. Denn die Struktur und die bewussten Unebenheiten wecken Assoziationen an erlesene Handarbeit. Das Metall mit besonderem Reinheitsgrad wirkt hier gleichermaßen markant und elegant.

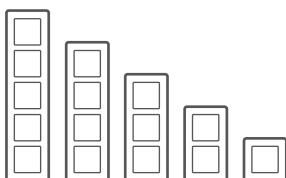

Material

4 mm Edelstahl gebürstet, 6 mm Trägermaterial

Rahmen-Kombination

1fach bis 5fach waagrecht / senkrecht

Wippen erhältlich in

anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt

Q.7 Schiefer

Der Berker Q.7 in dunklem Schiefer ist eine Reminiszenz an einen Werkstoff mit besonderer Optik und Haptik. Schiefer ist auf seine eigene Art edel. Aber nie extravagant. Der matte Stein fühlt sich warm an. Berührt, wenn man ihn berührt. Schiefer setzt im wahrsten Sinne des Wortes einen echten Akzent.



Material

4 mm Schiefer natur, 6 mm Trägermaterial


Rahmen-Kombination

1fach bis 3fach waagrecht / senkrecht

Wippen erhältlich in


anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt



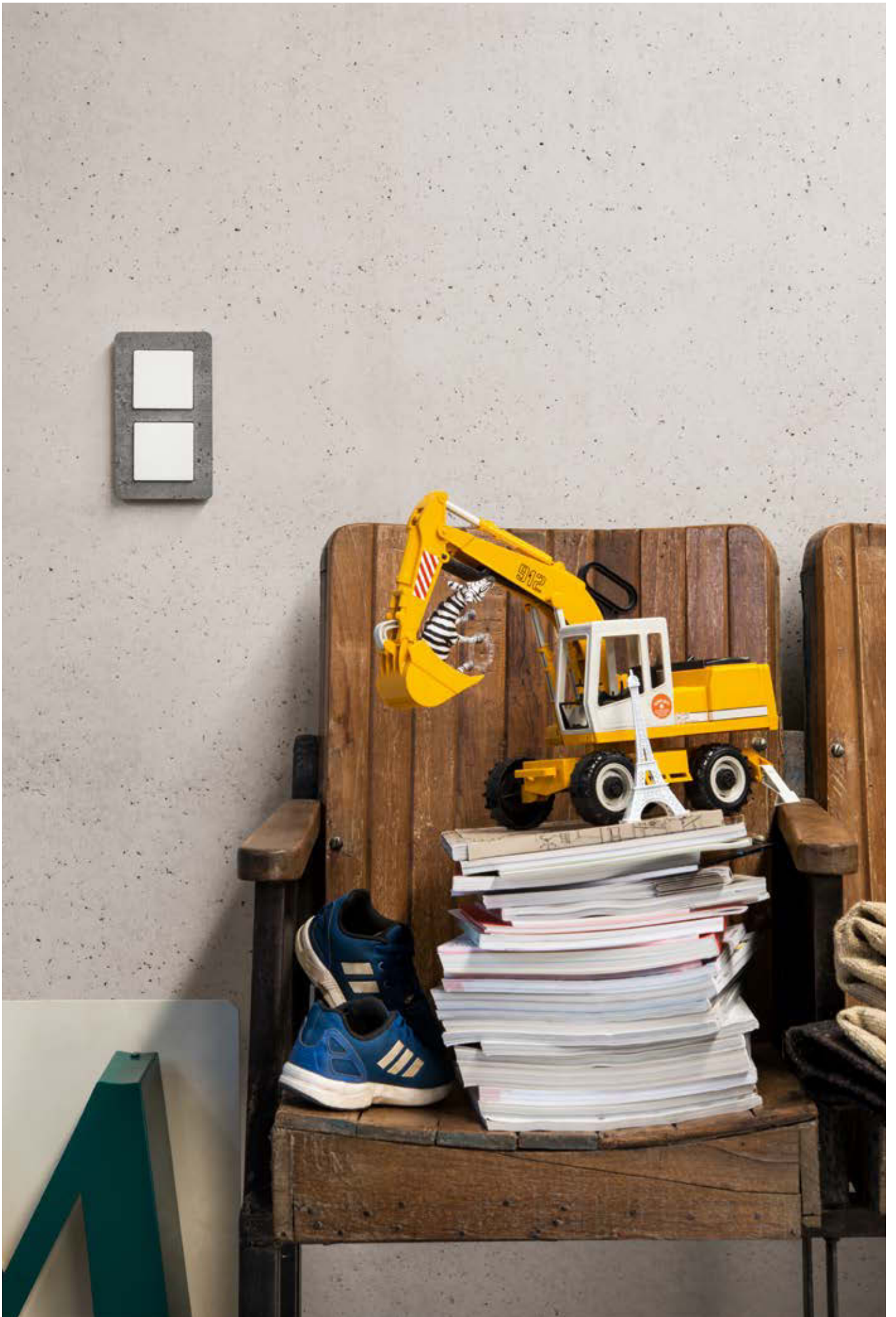

Q.7 Beton

 Beton als gestalterisches Element gewinnt in der zeitgenössischen Architektur immer mehr an Bedeutung. Architekten lieben das Material und schaffen damit Häuser und Räume, die minimalistisch, aber nicht kühl sind. Der Berker Q.7 in Beton nimmt diese Entwicklung auf. Und zeigt dabei viel Liebe zum Detail.



Material

4 mm Beton strukturiert, 6 mm Trägermaterial

Rahmen-Kombination


1fach bis 3fach waagrecht / senkrecht

Wippen erhältlich in

anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt

Q.7 Kunststoff

Der Berker Q.7 in Kunststoff setzt den Schwerpunkt auf funktionale Eleganz. Er wirkt schlicht, neutral. Auch das ist ein Design-Statement. Kommt man dem Berker Q.7 in Kunststoff schließlich näher, zeigt sich schnell die Qualität hinter der Zurückhaltung. Man sieht und fühlt den Unterschied.

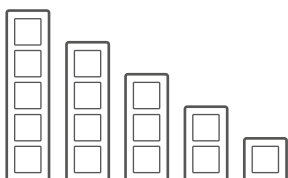

Material

4 mm polarweißer Kunststoff, samt, 6 mm Trägermaterial

4 mm alufarbener Kunststoff, samt, 6 mm Trägermaterial

4 mm anthrazitfarbener Kunststoff, samt, 6 mm Trägermaterial

Rahmen-Kombination

1fach bis 5fach waagrecht / senkrecht

Wippen erhältlich in

anthrazit samt, polarweiß samt, alu samt






Berker Q.1

Außenmaße Rahmen

80,5 x 80,5 mm

Außenmaße Wippe

58 x 58 mm

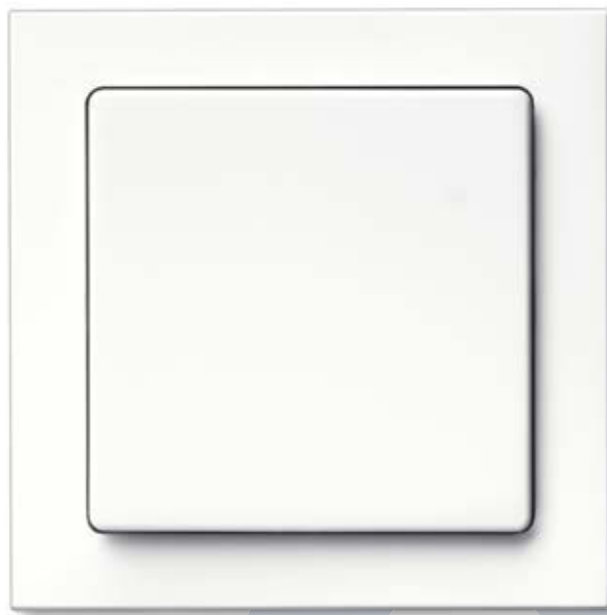

Berker Q.3

Außenmaße Rahmen

80,5 x 80,5 mm

Außenmaße Wippe

58 x 58 mm



Berker Q.7

Außenmaße Rahmen

95,2 x 95,2 mm

Außenmaße Wippe


58 x 58 mm

Große Veränderung, kleiner Aufwand.

Als Mitglied der Q-Schalterfamilie nutzt der Berker Q.7 dieselbe Plattform wie die Designlinien Q.1 und Q.3. Dadurch gelingt der Austausch problemlos. Einfach die bisherigen Elemente der Q-Familie abnehmen und die Rahmen des Berker Q.7 auf die vorhandenen Einsätze aufsetzen. Fertig.



**Der Berker Q.7 steckt
voller Kombinations-
möglichkeiten.**

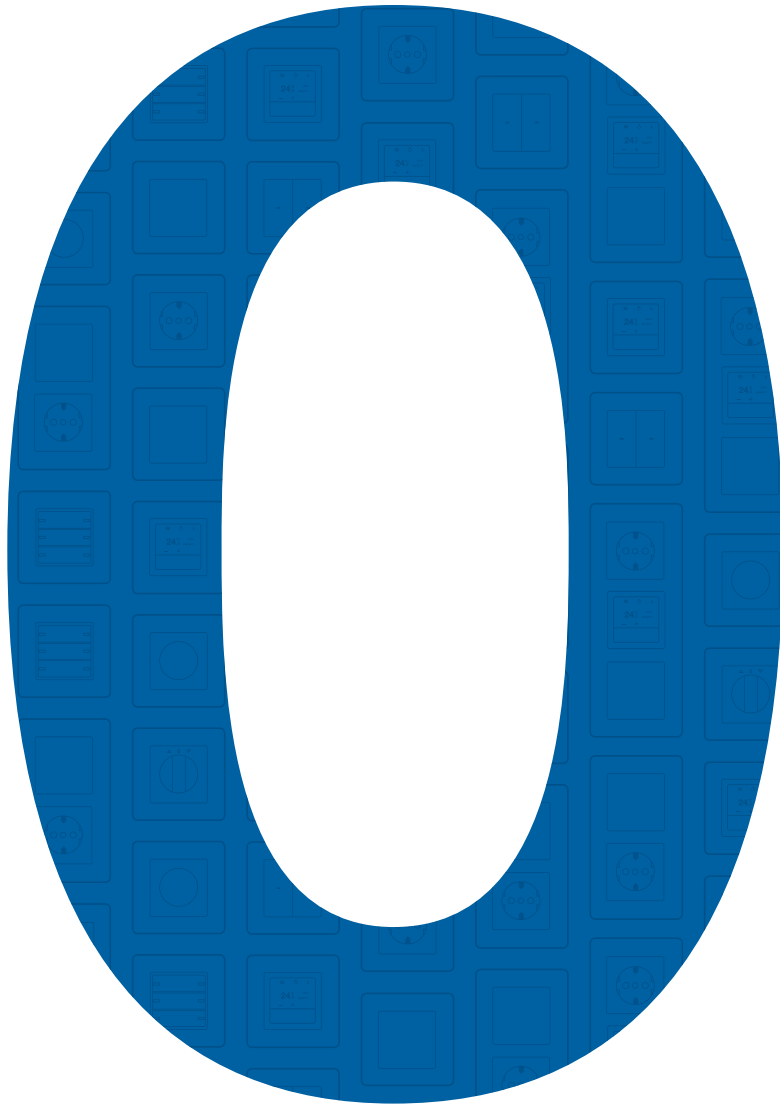

Der Berker Q.7 folgt dem modularen Prinzip der Q-Familie. Das heißt, Sie haben nicht nur die Wahl zwischen den Rahmen-Materialien Schiefer, Beton, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Glas. Sie können auch jedes Material nach Ihren Vorstellungen mit Wippen und Zentralstücken in den Farben Anthrazit, Polarweiß oder Aluminium kombinieren. Zudem stehen Ihnen 1fach- bis 5fach-Rahmen zur Verfügung.

Ebenso vielfältig ist die Funktionstiefe des neuen Berker Q.7 mit über 250 Varianten. Das Angebot reicht vom einfachen Schalter über die praktische, aber auch sicherheitstechnisch interessante Zeitschaltuhr bis zum komfortablen Tastsensor für Licht, Jalousien oder Rolläden.



Manufaktur

Noch individuellere Wünsche?

Entdecken Sie unsere Manufaktur. Mit diesem Service haben Sie die Möglichkeit, Ihren Berker Q.7 und alles, was dazugehört, noch einmal persönlicher zu gestalten.

Unser Manufaktur-Service verkörpert die moderne und unkomplizierte Form der Sonderanfertigung. Sie erhalten Beratung, Planung und Ausführung aus einer Hand. In diesem Rahmen bieten wir Lösungen vom modifizierten Serienprodukt bis zur maßgeschneiderten Sonderaufgabe.

Die Manufaktur fertigt vom individuell konfigurierbaren Kabelkanal über einzigartige Schalter und Bedienelemente bis hin zur passenden Türkommunikation perfekt abgestimmte Lösungen.

Dabei greifen wir auf eine Vielzahl von Materialien, Farbönen, Dekoren und Verarbeitungsoptionen zurück. Immer entlang der individuellen Anforderungen eines Objekts. Jedes Produkt ist zudem „made in Germany“. Und: Selbstverständlich gelten für die Manufaktur die gleichen Qualitätsanforderungen wie für alle unsere Produkte und Lösungen.

Der Weg zu Ihrer individuellen Lösung ist übrigens denkbar einfach: Lassen Sie Ihren Hager-Vertriebsmitarbeiter Ihre Wünsche wissen, er berät Sie gerne bei der Konfiguration Ihrer individuellen Lösung. Danach kalkulieren wir verbindlich den Kosten- und Zeitaufwand. Wenn alles passt, wird produziert. Anschließend liefern wir Ihr persönliches Produkt termingerecht aus.

Weitere Informationen unter
[hager.de/manufaktur](https://www.hager.de/manufaktur)



Beispiel: Q.7 in Kupfer gebürstet



Katalog- auszug



Rahmen und Oberflächen


Die geometrische Form der Schalterserie Berker Q.7 offenbart auf den ersten Blick ihre Zugehörigkeit zur Q-Schalterfamilie. Neben der exklusiven Materialität machen vor allem ihre Maße den Unterschied. So misst der Rahmen 95,2 x 95,2 mm und das Zentralstück 58 mm.

Das 6 mm starke transluzente Trägermaterial nimmt die Farbe seines Hintergrundes auf und hebt so unsichtbar den 4 mm starken Rahmen in den Vordergrund.

- Mehrfach-Rahmen ermöglichen die Kombination von bis zu 5 Geräten, senkrecht oder waagrecht
- Funktionstiefe von über 250 Varianten
- Lieferbare Oberflächen:
Schiefer, Beton,
Aluminium, Edelstahl,
Glas polarweiß, Glas schwarz,
Kunststoff polarweiß samt,
Kunststoff anthrazit samt,
Kunststoff alu samt



Rahmen

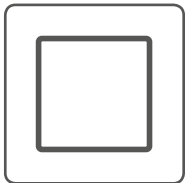

Rahmen erhältlich in den Materialien:

Glas polarweiß	ähnlich RAL 9010
Glas schwarz	ähnlich RAL 9005
Aluminium	eloxiert
Edelstahl	gebürstet
Schiefer	natur
Beton	strukturiert
Kunststoff polarweiß, samt	ähnlich RAL 9010
Kunststoff anthrazit, samt	ähnlich RAL 7021
Kunststoff alu, samt	ähnlich RAL 9006

Abdeckungen / Zentraleinsätze



Abdeckungen / Zentraleinsätze erhältlich in Kunststoff, samt:

polarweiß	ähnlich RAL 9010
anthrazit, lackiert	ähnlich RAL 7021
alu, lackiert	ähnlich RAL 9006
rot	ähnlich RAL 3003
grün	ähnlich RAL 6029
orange	ähnlich RAL 2003



Abmessungen

**Material: Kunststoff polarweiß,
Kunststoff alu, Kunststoff anthrazit,
Glas polarweiß, Glas schwarz,
Aluminium, Edelstahl**

Rahmen 1fach

B 95,2 mm x H 95,2 mm

Rahmen 2–5fach, waagrecht

B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2fach

B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3fach

B 308,2 mm x H 95,2 mm, 4fach

B 379,2 mm x H 95,2 mm, 5fach


Rahmen 2–5fach, senkrecht

H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2fach

H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3fach

H 308,2 mm x B 95,2 mm, 4fach

H 379,2 mm x B 95,2 mm, 5fach

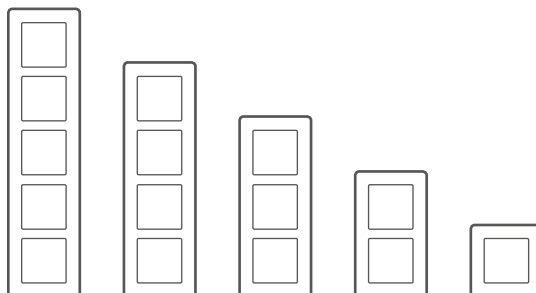


Rahmen 1,5fach, senkrecht

H 154,2 mm x B 95,2 mm

Rahmen für Q.1/Q.3/Q.7 KNX

 Bediengeräte



Material: Schiefer, Beton

Rahmen 1fach

B 95,2 mm x H 95,2 mm, 1fach

Rahmen 2–3fach, waagrecht


B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2fach

B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3fach

Rahmen 2–3fach, senkrecht

H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2fach

H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3fach

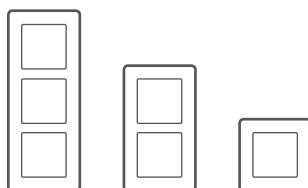


Rahmen 1,5fach, senkrecht







H 154,2 mm x B 95,2 mm

Rahmen für Q.1/Q.3/Q.7 KNX

 Bediengeräte



Maßzeichnungen

 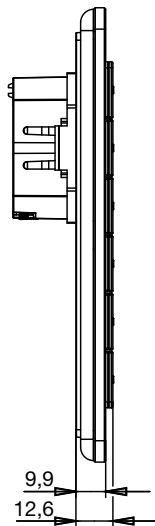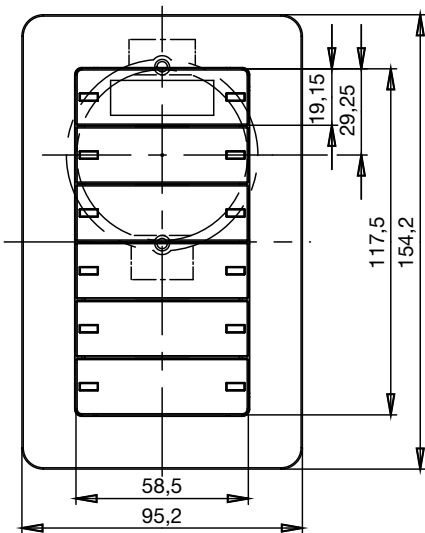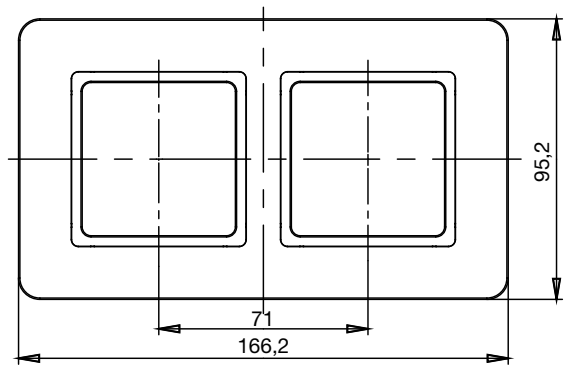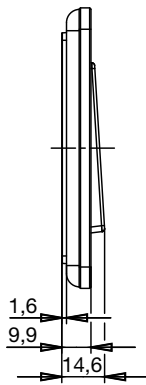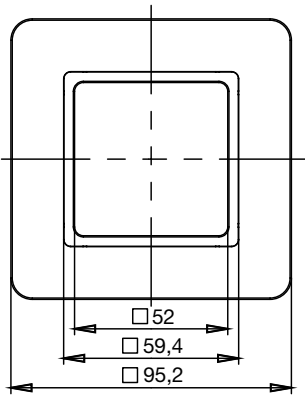



10116189

Rahmen, polarweiß samt

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
polarweiß samt, 1fach	10	B01	6,74 €/St	10116189
polarweiß samt, 2fach	5	B01	9,82 €/St	10126189
polarweiß samt, 3fach	5	B01	16,92 €/St	10136189
polarweiß samt, 4fach	1	B01	27,24 €/St	10146189
polarweiß samt, 5fach	1	B01	41,45 €/St	10156189



10116186

Rahmen, anthrazit samt

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
anthrazit samt, lackiert, 1fach	10	B03	7,19 €/St	10116186
anthrazit samt, lackiert, 2fach	5	B03	11,00 €/St	10126186
anthrazit samt, lackiert, 3fach	5	B03	18,08 €/St	10136186
anthrazit samt, lackiert, 4fach	1	B03	29,13 €/St	10146186
anthrazit samt, lackiert, 5fach	1	B03	44,33 €/St	10156186



10116184

Rahmen, Alu samt, lackiert

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
alu samt, lackiert, 1fach	10	B03	9,49 €/St	10116184
alu samt, lackiert, 2fach	5	B03	14,82 €/St	10126184
alu samt, lackiert, 3fach	5	B03	23,86 €/St	10136184
alu samt, lackiert, 4fach	1	B03	38,43 €/St	10146184
alu samt, lackiert, 5fach	1	B03	58,49 €/St	10156184



10116079

Rahmen, Glas polarweiß

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Glas polarweiß, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116079
Glas polarweiß, 2fach	1	B03	48,34 €/St	10126079
Glas polarweiß, 3fach	1	B03	80,86 €/St	10136079
Glas polarweiß, 4fach	1	B03	110,60 €/St	10146079
Glas polarweiß, 5fach	1	B03	150,74 €/St	10156079

Rahmen, Glas schwarz

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Glas schwarz, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116076
Glas schwarz, 2fach	1	B03	48,34 €/St	10126076
Glas schwarz, 3fach	1	B03	80,86 €/St	10136076
Glas schwarz, 4fach	1	B03	110,60 €/St	10146076
Glas schwarz, 5fach	1	B03	150,74 €/St	10156076



10116076

Rahmen, Aluminium gestrahlt

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Aluminium gestrahlt, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116074
Aluminium gestrahlt, 2fach	1	B03	48,34 €/St	10126074
Aluminium gestrahlt, 3fach	1	B03	80,86 €/St	10136074
Aluminium gestrahlt, 4fach	1	B03	110,60 €/St	10146074
Aluminium gestrahlt, 5fach	1	B03	150,74 €/St	10156074



10116074

Rahmen, Edelstahl gebürstet

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Edelstahl gebürstet, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116083
Edelstahl gebürstet, 2fach senkrecht	1	B03	48,34 €/St	10126083
Edelstahl gebürstet, 3fach senkrecht	1	B03	80,86 €/St	10136083
Edelstahl gebürstet, 4fach senkrecht	1	B03	110,60 €/St	10146083
Edelstahl gebürstet, 5fach senkrecht	1	B03	150,74 €/St	10156083
Edelstahl gebürstet, 2fach waagerecht	1	B03	48,34 €/St	10226083
Edelstahl gebürstet, 3fach waagerecht	1	B03	80,86 €/St	10236083
Edelstahl gebürstet, 4fach waagerecht	1	B03	110,60 €/St	10246083
Edelstahl gebürstet, 5fach waagerecht	1	B03	150,74 €/St	10256083



10116083

Rahmen, Schiefer natur

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Schiefer, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116030
Schiefer, 2fach	1	B03	48,34 €/St	10126030
Schiefer, 3fach	1	B03	80,86 €/St	10136030



10116030



10116020

Rahmen, Beton strukturiert

- für senkrechte und waagerechte Montage

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
Beton strukturiert, 1fach	1	B03	27,39 €/St	10116020
Beton strukturiert, 2fach	1	B03	48,34 €/St	10126020
Beton strukturiert, 3fach	1	B03	80,86 €/St	10136020



13096074




Rahmen mit großem Ausschnitt

- für senkrechte Montage
- Nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet.

Ausführung	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
polarweiß samt	1	B01	9,82 €/St	13096189
anthrazit samt	1	B03	11,00 €/St	13096186
alu samt, lackiert	1	B03	14,82 €/St	13096184
Glas polarweiß	1	B03	48,34 €/St	13096079
Glas schwarz	1	B03	48,34 €/St	13096076
Alu gestrahlt	1	B03	48,34 €/St	13096074
Edelstahl gebürstet	1	B03	48,34 €/St	13096083
Schiefer	1	B03	48,34 €/St	13096030
Beton strukturiert	1	B03	48,34 €/St	13096020

Einsätze und Aufsätze finden Sie unter: hager.de/katalogQ.7

Produktbeispiele:

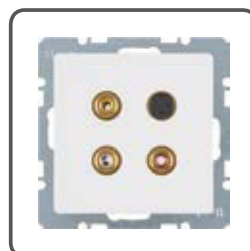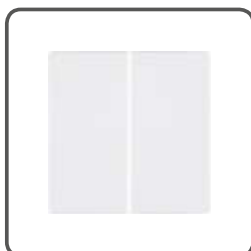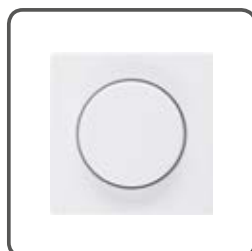

A large, bold, blue letter 'B' followed by a period, serving as the primary logo element.

Berker


Seit der Gründung im Jahr 1919 hat sich Berker kontinuierlich weiterentwickelt. Heute gehört die Traditionsmarke zur Hager Vertriebsgesellschaft und verbindet gewachsene Werte mit einem zeitgenössischen Design- und Technologieanspruch. Das sorgt zum einen für regelmäßige Auszeichnungen internationaler Jurys. Zum anderen setzt Berker so immer wieder neue Maßstäbe bei Funktion, Bedienbarkeit und Qualität.

Noch mehr erleben, erfahren und finden.



Berker Schalter App:

Machen Sie sich ein Bild von den Möglichkeiten der neuen Designlinie Berker Q.7. Mit der Berker Schalter App können Sie nicht nur alle denkbaren Material-, Funktions- und Farbvarianten durchspielen, sondern auch beliebige Hintergründe ausprobieren. Die App für Android- Tablets und iPads erhalten Sie gratis bei Google play, im AppStore oder unter schalter.berker.de.

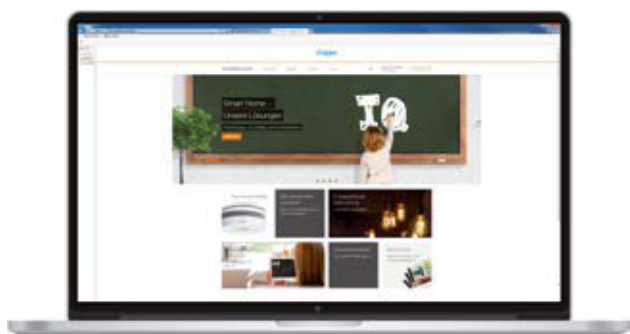

das-intelligente-zuhause.de:

Unter das-intelligente-zuhause.de finden Sie einen Online-Ratgeber für Bauherren und Modernisierer. Die Lösungen für ein intelligentes Zuhause der Marken Hager, Berker und Elcom sowie jede Menge Zusatzinformationen und praktische Planungshilfen stehen als unterstützende Tools auf der Website bereit.



hager.de/berkerQ.7:

Hier finden Sie alle Informationen über das neue Schalterprogramm Q.7.

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0
hager.de

das-intelligente-zuhause.de

:hager

B.
Berker

ELCOM.