 


Berker Schalterwelten 2018

Innovation und Edition



B.
Berker

Innovation

Willkommen in der Zukunft!

Schon längst haben Schalter die Nische des Praktischen verlassen und neben ihrer funktionalen Seite auch eine gestalterische dazubekommen. Eine Entwicklung, die erst am Anfang steht. Denn je mehr sich die Architektur auf das Wesentliche konzentriert, desto wichtiger wird der Auftritt der Details, die mittlerweile ganz bewusst in das Raumkonzept mit einbezogen werden.

Die Neuerungen, die wir Ihnen in dieser Broschüre vorstellen, haben daher ihren Schwerpunkt im Design, im Material, darin, wie sie sich anfühlen, und in ihrer Wirkung im Raum. Und manches ist einzigartig. Lassen Sie sich überraschen.

**Unsere Innovationen
erhalten Sie ab September 2018.**



Berker R.8




3 mm

Flaches Design, edle Wirkung.

Wirkung durch Reduktion ist der Trend, dem wir mit dem Berker R.8 Tribut zollen. Mit nur noch 3 mm Material auf der Wand ist er einer der flachsten Rahmen auf dem Markt.

Der Berker R.8 ist eine logische Weiterentwicklung des Erfolgsprogramms Berker R.3, das für sein Design international mehr als zwanzigmal ausgezeichnet wurde. Eine gute Basis für den Berker R.8. Nicht nur wegen seiner Form, sondern auch wegen seiner Funktion: Er ist mit allen Einsätzen aus diesem Programm kombinierbar, so dass alle Anwendungen zur Verfügung stehen.

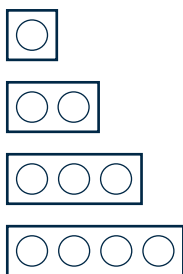

Die Rahmen der Designlinie Berker R.8 sind erhältlich in den Materialien **Glas** schwarz, **Glas** polarweiß, **Aluminium**, **Edelstahl**, **Kunststoff** schwarz, **Kunststoff** polarweiß.
Die Wippen und weitere Abdeckungen gibt es in den Ausführungen **Kunststoff** schwarz, polarweiß.
Ausführung: 1fach bis 4fach
Außenmaße (1fach): 90,0 x 90,0 mm

Berker R.8




Eines der wichtigsten Argumente für den Berker R.8 verschwindet unter Putz.

Speziell für den einfachen und schnellen Einbau nutzen wir das Prinzip der Dose-in-Dose-Montage. Es gleicht das Niveau bei unebenen Flächen aus und erleichtert die Installation von ultraflachen Rahmen. Selbst empfindliche Materialien wie Glas können Sie auf diese Art schnell und sicher montieren.



Das Dose-in-Dose-Prinzip eignet sich für Unterputz- und Hohlwandmontage.

Berker Q.7, beleuchtet

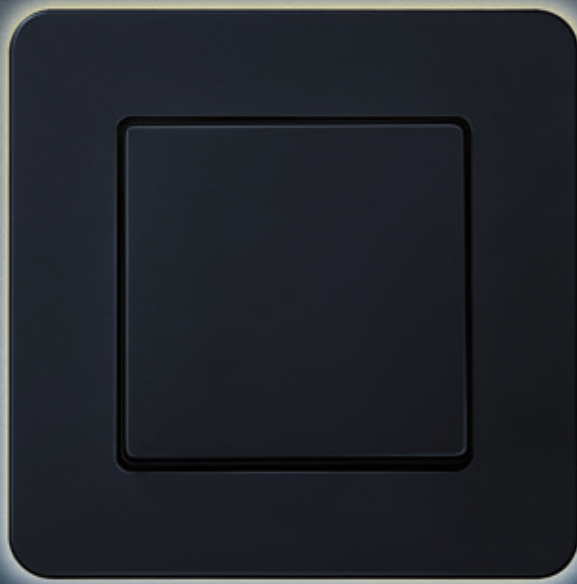

Schalter und Leuchte in einem.

Und mehr als das: Der Rahmen scheint auf der Wand zu schweben und wird selbst zum Designobjekt. Auch bei Tageslicht verliert er seine Wirkung nicht. Er ist Teil der Designlinie Berker Q.7. Ausgezeichnet mit dem Good-Design Award, New York, dem iF-Design-Award und dem German Design Award.

Er kann als Corona mit Rundumbeleuchtung oder als Downlight installiert werden. Die Lichtstärke ist individuell auf 50 oder 100 % regelbar. Drei Einstellungen sind möglich: Dauerleuchte (externe 230-V-Schalt- oder Relaiskontakte), Leuchten nur bei Betätigung oder Kopplung an externe Schaltelemente, z. B. einen Bewegungsmelder oder einen Helligkeitssensor in der Downlight-Ausführung.

Die Rahmen des Berker Q.7, beleuchtet sind erhältlich in **Glas** schwarz, **Glas** polarweiß, **Aluminium**, **Edelstahl**, **Schiefer**, **Beton**, **Kunststoff** polarweiß samt, **Kunststoff** anthrazit samt lackiert, **Kunststoff** alu samt, lackiert. Wippen und weitere Abdeckungen gibt es in **Kunststoff** polarweiß samt, anthrazit samt, lackiert, alu samt, lackiert.
Ausführung: 1fach
Außenmaße: 95,2 x 95,2 mm

Berker Q.9



Innovation: gleiches Design für Wand und Kanal

Harmonie in der Gesamtinstallation.

Mit dem Berker Q.9 kommen wir dem Wunsch vieler Kunden nach einem einheitlichen Design von Wand- und Kanalinstallation entgegen. Er ist das Pendant zum wandinstallierten Berker Q.3.

Um die Optik anzugleichen, wurde er für den Einbau im tehalit Brüstungskanal (80er Spur) extra flach gestaltet. Er kann als Abdeckung für alle tehalit Kanalsteckdosen (2fach und 3fach) und Standardeinsätze von Berker (1fach bis 3fach) verwendet werden.



Berker Q.9 erhalten Sie in den Farben polarweiß samt, anthrazit samt und alu samt.

Berker K.5
Aluminium, bronzefarben eloxiert

*God grant me the serenity to
accept the things I cannot change,
the courage to change the things
I can, and the wisdom to know
the difference.....*




Innovation: Farbe

Bronze, warm und wohnlich.

Er hat die gleiche souveräne Form wie die Schalter der Designlinie K und doch ist seine Wirkung eine ganz andere: warm und leicht. Gemacht für anspruchsvolle Interieurs im Landhaus- und mediterranen Stil. Auch im Hotel- und Gastronomiebereich.

Bronzetöne erfahren zurzeit eine solche Nachfrage, dass wir uns dazu entschlossen haben, diesen Schalter in der gleichen Funktionsbreite herauszubringen wie in Edelstahl oder Aluminium. Über 200 Anwendungen sind möglich.

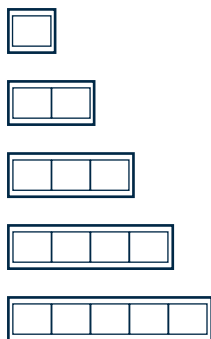

Die Rahmen, Wippen und weitere Abdeckungen der Designlinie Berker K.5 sind erhältlich in den Materialien **Aluminium** (nach E6EV1) und **Edelstahl**. IP44-fähig

Ausführung: 1fach bis 5fach/waagrecht und senkrecht
Außenmaße (1fach): 87,0 x 80,5 mm



**Das Besondere
in kleinen Serien.**



Manufaktur Edition

Es gibt kaum einen Kundenwunsch, den wir nicht in der Manufaktur erfüllen können. Hier entdecken wir Möglichkeiten, beobachten Trends und realisieren Produkte, die so gut sind, dass wir sie Ihnen nicht vorenthalten möchten. Deshalb haben wir uns entschlossen, sie in kleinen Serien herauszubringen: als Manufaktur Edition. Die erste stellen wir Ihnen hier vor.

Die Produkte sind ab sofort bestellbar.



**Die Renaissance
eines edlen Materials.**

Manufaktur Edition

Berker R.1

Kupfer, gebürstet

Kupfer ist im Trend: Im Bad, in der Küche, bei Leuchten und Wohnzimmermöbeln hat man die Kraft des schönen Metalls neu entdeckt. Auch in unserer Manufaktur wird es mehr und mehr nachgefragt, weshalb wir den Berker R.1 in gebürstetem Kupfer in die Manufaktur Edition aufgenommen haben. Sie können den edlen Rahmen mit allen Einsätzen aus dem R-Programm in polarweiß glänzend oder schwarz glänzend kombinieren.

Ein spezielles Coating schützt das empfindliche Metall vor Fingerabdrücken und Oxidation.



Die Rahmen der Designlinie Berker R.1 Kupfer, gebürstet sind erhältlich in dem Material **Kupfer** mit Trägermaterial schwarz oder polarweiß. Die Wippen und weitere Abdeckungen gibt es in den Ausführungen **Kunststoff** schwarz, polarweiß. IP44-fähig
Ausführung: 1fach bis 5fach
Außenmaße (1fach): 81,2 x 81,2 mm

A photograph of a child's room corner. The walls are covered in light brown cork panels, with a thin wooden trim at the top. Two small, dark-framed pictures are leaning against the wall on a light-colored wooden floor. The lighting is soft and natural, coming from a window on the left.


**Die Soft-Töne
verlassen das Kinder-
zimmer.**

Manufaktur Edition

Berker Q.7 mineralfarben, matt

Rosa und Zartgelb sind in den Wohnzimmern längst keine Exoten mehr. Ein Trend, der erst am Anfang steht und sich in den nächsten Jahren immer mehr durchsetzen wird.

Mit dem Berker Q.7 in acht verschiedenen Mineralfarben haben wir ein Installationsprogramm entwickelt, das nicht nur farblichen Spielraum gibt. Es bietet auch eine enorme Funktionstiefe: Über 700 Varianten sind möglich.

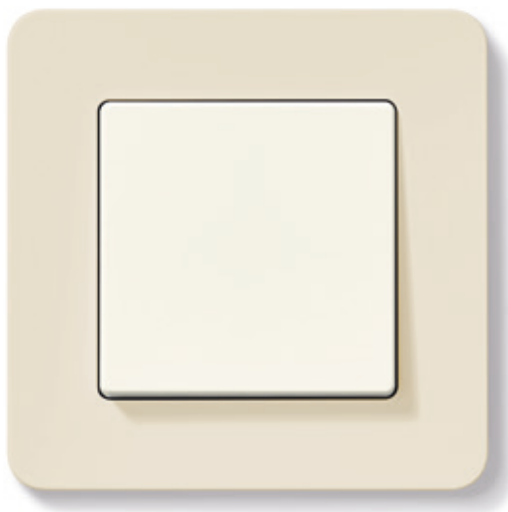

Farbauswahl:

sandmuschelfarben (groß), sandbraun,
rosenquarz, mineralmint,
basaltgrün, kieselgrau,
kieselblau, mondsteinblau

Ausführung: 1fach bis 5fach

Außenmaße (1fach): 95,2 x 95,2 mm




Unikate in Serie.

Manufaktur Edition

Berker R.3 Edelstahl schwarzchrom, matt

Jeder Rahmen dieser Serie ist einzigartig, denn er wird von Hand mattiert. Mal stärker, mal schwächer, je nachdem, wie stark der Druck ist, den die Hand beim Mattieren ausübt. Diese unregelmäßige Optik ist gewollt und verleiht der Serie ihren ganz speziellen Charme: einen Used-Look, geschaffen für Interieurs im Ethno- oder Industriedesign.

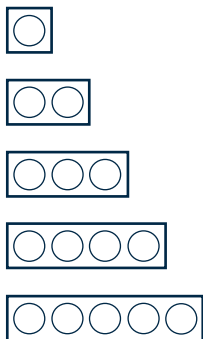

Die Rahmen der Designlinie Berker R.3 Edelstahl schwarzchrom, matt sind erhältlich in dem Material **Edelstahl** mit Trägermaterial schwarz. Die Wippen und weitere Abdeckungen gibt es in den Ausführungen **Kunststoff** schwarz. IP44-fähig
Ausführung: 1fach bis 5fach
Außenmaße (1fach): 81,2 x 81,2 mm




**Retro kann man
fühlen.**

Berker Serie 1930 schwarz, softtouch

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie kommen in einen Raum, der im Retro-Design gestaltet ist. Jedes Detail ist ausgesucht. Sie drehen den Lichtschalter und er fühlt sich an wie die gute alte Zeit selbst.

Die Oberfläche heißt softtouch. Durch eine spezielle Beschichtung wird dem Schalter eine warme und samtige Haptik verliehen. Es gibt die Rahmen in 1fach bis 3fach-Ausführung. Ein Rahmen-, End- und Mittelstück ermöglicht weitere Mehrfachkombinationen. Zudem stehen verschiedene Einsätze in schwarz, matt, softtouch zur Verfügung.

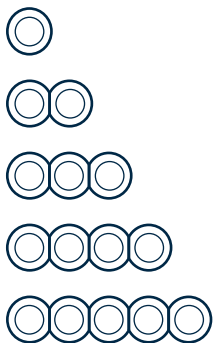

Die Rahmen, Drehknebel und weitere Abdeckungen der Berker Serie 1930 schwarz, matt, softtouch sind erhältlich in **Kunststoff** schwarz.

Ausführung: Rahmen 1fach, 2fach, 3fach/Endrahmen und Mittelrahmen zur Mehrfachkombination

Außenmaße (1fach): Ø 80,0 mm





Ein Kultschalter.

Manufaktur Edition

Berker K.5 Messing, brüniert

Er wirkt wie aus einem Architektenbungalow der 70er Jahre und ist heute so angesagt wie damals. Schon seine Form hat diese lässige Eleganz. Das brünierte Messing verstärkt seinen Auftritt wirkungsvoll.

Zurzeit erfährt er einen regelrechten Boom. Ausgelöst wurde dieser durch Retroströmungen in der Architektur, in der Innenraumgestaltung und durch die Wiederentdeckung von puren Materialien. Denn auch im modernen Umfeld entfaltet er auf Beton, Stein oder Holz seine volle, selbstbewusste Wirkung.

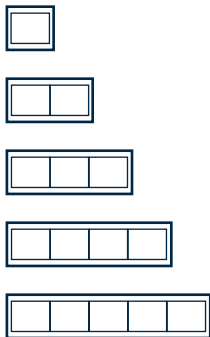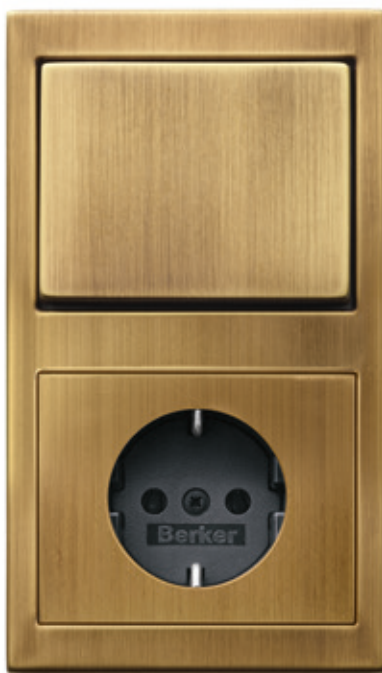

Die Rahmen, Wippen und weitere Abdeckungen der Designlinie Berker K.5 Messing, brüniert sind erhältlich in dem **Material** Messing.
Ausführung: 1fach bis 5fach/waagrecht und senkrecht
Außenmaße (1fach): 87,0 x 80,5 mm

Sonst noch Wünsche?

Kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner!

Region Mitte

Technisches Service Center Saarbrücken
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Telefon +49 6842 945 2900
Telefax +49 6842 945 2909
saarbruecken@hager.de

Technisches Service Center Frankfurt

Edmund-Rumpler-Str. 3
Gateway Gardens
60549 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 8383159 2900
Telefax +49 69 8383159 2959
frankfurt@hager.de

Region West

Technisches Service Center Köln
Robert-Bosch-Straße 10a
50769 Köln
Telefon +49 221 59788 2900
Telefax +49 221 59788 2945
koeln@hager.de

Technisches Service Center Dortmund

Revierstraße 3
44379 Dortmund
Telefon +49 231 935050 2900
Telefax +49 231 935050 2986
dortmund@hager.de

Region Nord

Technisches Service Center Hamburg
Biedenkamp 1 a
21509 Glinde
Telefon +49 40 670513 2900
Telefax +49 40 670513 2932
hamburg@hager.de

Technisches Service Center Hannover

Magdeburger Straße 8
30880 Laatzen
Telefon +49 5102 9396 2900
Telefax +49 5102 9396 2952
hannover@hager.de

Region Ost

Technisches Service Center Berlin
Seestraße 10
14974 Ludwigsfelde
Telefon +49 3378 8658 2900
Telefax +49 3378 8658 2952
berlin@hager.de

Technisches Service Center Leipzig

Zeppelinstraße 2
04509 Wiedemar
Telefon +49 34207 400 2900
Telefax +49 34207 400 2909
leipzig@hager.de

Region Süd

Technisches Service Center München
Münchner Straße 87b
85221 Dachau
Telefon +49 8131 2927 2900
Telefax +49 8131 2927 2909
muenchen@hager.de

Technisches Service Center Bamberg

Laubanger 21
96052 Bamberg
Telefon +49 951 96513 2900
Telefax +49 951 96513 2948
bamberg@hager.de

Region Südwest

Technisches Service Center Stuttgart
Eichwiesenring 1/1
70567 Stuttgart
Telefon +49 711 727231 2900
Telefax +49 711 727231 2909
stuttgart@hager.de

Weitere Informationen finden Sie hier:

[hager.de/manufaktur](https://www.hager.de/manufaktur)
[hager.de/edition](https://www.hager.de/edition)

Kataloge und Broschüren
bestellen oder downloaden:
[hager.de/infomaterial](https://www.hager.de/infomaterial)

Unterwegs in der App-Mediathek für iOS oder Android:
[hager.de/mediathek](https://www.hager.de/mediathek)

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

Telefon +49 6842 945-0
hager.de

:hager

B.
Berker

ELCOM.