

# Zwei Funktionen in einem: Steckdose SCHUKO® mit 2 USB- Ladeports



Das Laden von Smartphones und Tablets ist heute sowohl im Wohn- als auch im Zweckbau eine tägliche Notwendigkeit. Die neue Berker SCHUKO® Steckdose mit ihren beiden integrierten USB-Ladeports bietet hierfür eine besonders praktische Lösung, die zudem Platz, Montagezeit und Kosten spart.

## Die Vorteile auf einen Blick:

- Kostengünstige Erweiterung bestehender Installationen
- Austausch vorhandener Steckdosen ohne Funktionseinbuße
- Platzsparende Eindosenlösung
- Einfache Umrüstung ohne Planungsaufwand
- Schnelle Ladung dank 2,4 A Ladestrom
- Unterbrechungsfreie Parallel-Ladung durch Aufteilung des Ladestroms
- Standby-Leistung  $\leq 50$  mW

## Technische Daten

### Steckdose:

Nennspannung/Frequenz:	max. 250 V / 50 Hz
Einbautiefe:	32 Millimeter
Schutzart:	IP20
Berührungsschutz:	erhöht gemäß VDE 0620
Betriebstemperatur:	+5°C bis +35°C

### USB Ladeanschlüsse:

Eingangsspannung/Frequenz:	220 – 240 V / 50 HZ
Eingangsstrom:	max. 0,5 A
USB Ausgangsstrom:	0,01 - 2,4 A
USB Ausgangsleistung:	max. 12 W
Energie-Effizienz:	$\geq 86$ Prozent
Standby-Leistung:	$\leq 50$ mW

**Die neue 2-in-1-Lösung**  
**Überall nachrüstbar**

Im Vergleich zur herkömmlichen Kombination von Steckdose und USB-Ladedose sparen Sie mit der neuen USB-Steckdose SCHUKO® mit 2 USB-Ports eine Einbaueinheit und decken die gleichen Funktionen ab. Bei bereits vorhandener Steckdose lässt sich ein Anschluss schnell und einfach durch die neue Steckdose SCHUKO® mit USB-Ladefunktion ersetzen.

**Funktionale Erweiterung bestehender Installationen**

Die neue Steckdose SCHUKO® mit zwei USB-Ladebuchsen kann überall eingesetzt beziehungsweise nachgerüstet werden, wo bereits eine Steckdose installiert ist. So können nach wie vor 230 V-Geräte betrieben und zusätzlich zwei mobile Endgeräte geladen werden – ohne, dass neue Anschlüsse geplant, Schlitze gestemmt oder Leitungen gelegt werden müssen.

**Zwei USB-Ports für schnelles Laden**


Die USB-Anschlüsse stellen volle 2,4 A Gesamtladestrom zur Verfügung. Damit können Tablets und Smartphones der neuesten Generation im Handumdrehen aufgeladen werden – ohne Adapter, ohne Kabelsalat und mit hoher Ladegeschwindigkeit. Ein weiterer Vorteil: Bei 2 eingesteckten Endgeräten wird der Ladestrom gleichmäßig verteilt (2 x ca. 1,2 A). Das verhindert permanentes Piepen oder Vibrieren der angeschlossenen Geräte bei Lasttrennung und -zuschaltung.



**USB-Steckdose SCHUKO®**

**Erhältlich in vielen Designlinien**

Die horizontale Anordnung der USB-Buchsen über der Steckdose sorgt für einen optimalen Zugang und ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Noch schöner wird es mit den Rahmen der verschiedenen Berker Designlinien – von robustem Kunststoff bis hin zu hochwertigen Materialien wie Glas, Edelstahl oder Beton (z. B. Q.7).

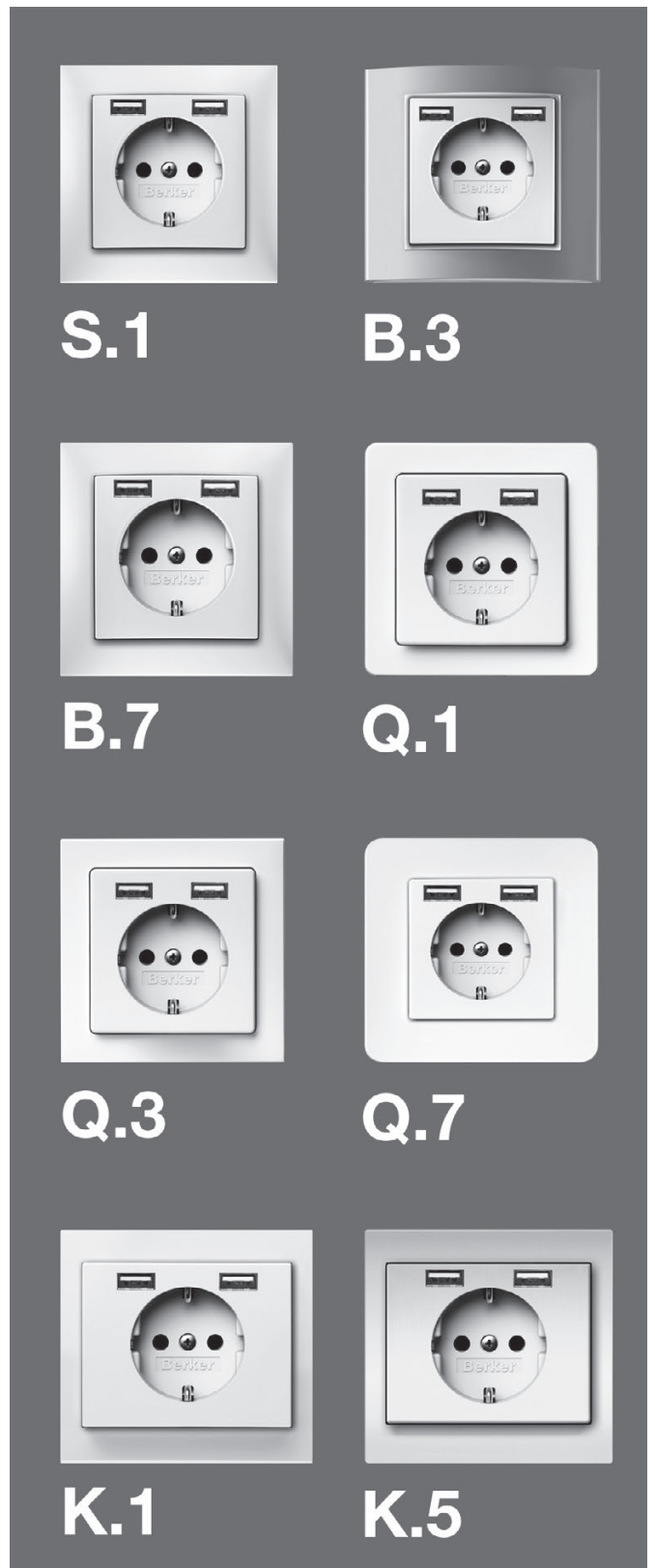



48038989



### Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A

Nennspannung:	250 V AC	- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
Nennstrom:	16 A	- mit 2 USB-Buchsen Typ A
Ausgangsspannung:	4,75 ... 5,25 V DC	- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ausgangsstrom:	max. 2400 mA	- für Unterputz- und Hohlwandmontage
Ausgangsleistung:	12 W	- mit Steckklappen
Leiterquerschnitt (flexibel):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt (starr):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Betriebstemperatur:	5 ... 35 °C	
Einbautiefe:	32 mm	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
<b>Berker S.1/B.3/B.7</b>				
polarweiß glänzend	1	B040	61,20 €/St ★	<a href="#">48038989</a>
polarweiß matt	1	B040	61,20 €/St ★	<a href="#">48031909</a>
weiß glänzend	1	B040	61,20 €/St ★	<a href="#">48038982</a>
anthrazit matt	1	B040	63,20 €/St ★	<a href="#">48031606</a>
alu matt, lackiert	1	B040	66,30 €/St ★	<a href="#">48031404</a>



48036089



### Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A

Nennspannung:	250 V AC	- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
Nennstrom:	16 A	- mit 2 USB-Buchsen Typ A
Ausgangsspannung:	4,75 ... 5,25 V DC	- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ausgangsstrom:	max. 2400 mA	- für Unterputz- und Hohlwandmontage
Ausgangsleistung:	12 W	- mit Steckklappen
Leiterquerschnitt (flexibel):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt (starr):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Betriebstemperatur:	5 ... 35 °C	
Einbautiefe:	32 mm	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
<b>Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9</b>				
polarweiß samt	1	B040	61,20 €/St ★	<a href="#">48036089</a>
anthrazit samt, lackiert	1	B040	63,20 €/St ★	<a href="#">48036086</a>
alu samt, lackiert	1	B040	66,30 €/St ★	<a href="#">48036084</a>



48037009



### Steckdose SCHUKO mit 2fach USB-Ladeport, 2,4 A

Nennspannung:	250 V AC	- zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel
Nennstrom:	16 A	- mit 2 USB-Buchsen Typ A
Ausgangsspannung:	4,75 ... 5,25 V DC	- kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ausgangsstrom:	max. 2400 mA	- für Unterputz- und Hohlwandmontage
Ausgangsleistung:	12 W	- mit Steckklappen
Leiterquerschnitt (flexibel):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Leiterquerschnitt (starr):	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>	
Betriebstemperatur:	5 ... 35 °C	
Einbautiefe:	32 mm	

Farbe	VPE	PrGr	Preis	Best.Nr.
<b>Berker K.1/K.5</b>				
polarweiß glänzend	1	B040	65,80 €/St ★	<a href="#">48037009</a>
anthrazit matt, lackiert	1	B040	66,80 €/St ★	<a href="#">48037006</a>
alu matt, lackiert	1	B040	67,90 €/St ★	<a href="#">48037003</a>
edelstahl matt, lackiert	1	B040	67,90 €/St ★	<a href="#">48037004</a>

# :hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel

[hager.de](http://hager.de)

:hager

**B.**  
Berker

**ELCOM.**