

# Neue Flexibilität: Der BRN65



Mit seinem bewährten 3-Kammer-System zur Trennung von Energie- und Datenleitungen erfüllt der neu gedachte tehalit.BRN65 alle relevanten Normen für strukturierte Datenverkabelung. Bei IT-Anwendungen ist er daher die erste Wahl. Denn hier bietet der tehalit.BRN65 von Hager einzigartige Vorteile.

## Ihre Vorteile auf einen Blick

- Abnehmbare Seitenoberteile, für die problemlose Erst- und Nachinstallation
- Nachinstallation ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs
- 3-Kammer-System: Integrierte Trennung von Energie- und Datenleitungen
- Systemtrennung der Leitungen entsprechend
  - DIN VDE 0100-520 sowie
  - DIN EN 50174-2
- Geradliniges Design
- Geräteeinbau frontrastend und auf C-Profilschiene möglich

## Technische Daten

- Erhältlich in den Farben Verkehrsweiß RAL 9016 und Graphitschwarz RAL 9011
- Drei Abmessungen für jede Anforderung: Kanalbreiten 130, 170 und 210 mm
- Kanalhöhe 68 mm
- Deckelbreite einheitlich 80 mm
- Kupplungen vormontiert
- Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage

Der Brüstungskanal tehalit.BRN65 ist konstruktiv auf Netzwerkanwendungen ausgelegt, indem er die Leitungen für Energie und Daten sowie die Leitungs- und Geräteinstallation baulich voneinander trennt ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Trennwände. Sein Anwendungsspektrum reicht von Bürogebäuden und IT-Laboren über Flure und Versorgungsräume in Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen bis hin zum Einsatz in Industriegebäuden oder in Lagerräumen.

**Praktische Vorteile**


Überall dort ermöglicht der tehalit.BRN65 eine sauber getrennte und dadurch störungsfreie Leitungsführung sowie die flexible Versorgung von Arbeitsplätzen mit energie- und datentechnischen Anschlüssen. Seine einfach abnehmbaren Seitenoberteile erlauben Nachbelegungen, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen. Denn beim Nachlegen zusätzlicher Leitungen kann der Gerätebereich unberührt in Funktion bleiben. Durch die Gliederung in seitliche Oberteile und mittleres Oberteil in Verbindung mit den Systemträgern ist diese Lösung einzigartig im Markt. Damit ist der tehalit.BRN65 ideal geeignet für Bürogebäude, die auf dem neuesten Stand bleiben müssen, sich aber keinen Stillstand erlauben dürfen.

Für eine komfortable Montage sorgen die in Parkposition vormontierten Kupplungen sowie die ebenfalls serienmäßigen Bodenlochungen für die Wand- oder Konsolenmontage. Ebenfalls praktisch: Die Haubenformteile sowie der Geräteeinbau sind für alle Brüstungskanalssysteme der BR-Family gleich.

**Drei Breiten für jede Anforderung**

Der tehalit.BRN65 ist in den Kanalbreiten 130, 170 und 210 Millimeter lieferbar; die Kanalhöhe beträgt einheitlich 68 Millimeter. Neben dem zeitgemäßen Farbton Verkehrsweiß RAL 9016 ist Graphitschwarz RAL 9011 als zusätzliche Farbvariante lieferbar.

Für ein buchstäblich sauberes Erscheinungsbild bei der Übergabe der Installation sorgen Schutzfolien, mit denen alle sichtbaren Oberflächen des Kanals ab Werk versehen sind, sodass diese bis zum letzten Montageschritt vor Verschmutzung oder Kratzern geschützt bleiben.

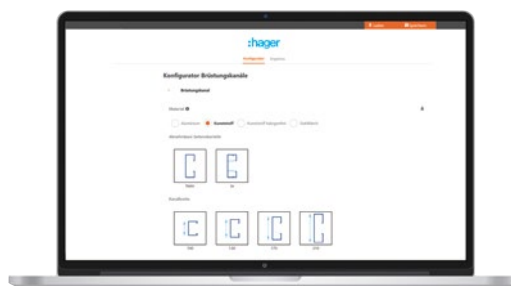

**BR-Family Konfigurator**

Einfach Kanalhöhe, -breite und -farbe wählen, dann das gewünschte Formteil aussuchen und abschließend den Geräteeinbau festlegen – fertig.

**→ eKatalog**

**Bestellnummern-Auszug:**

- BRN651301\*** Brüstungskanal-Unterteil 68 x 130 mm
- BRN651701\*** Brüstungskanal-Unterteil 68 x 170 mm
- BRN652101\*** Brüstungskanal-Unterteil 68 x 210 mm
- BR0802\*** Brüstungskanal-Oberteil 80 mm

- \*9016 Verkehrsweiß
- \*9011 Graphitschwarz