

# Matarkanaler

Halogenfri plast, PVC, Aluminium  
och Plåt



**:hager**

- Minikanaler med integrerade kabelhållare.
- Formstycken i halogenfritt material till alla storlekar
- Flexibla inner- och ytterhörn
- Kanaler med dubbelhäftande tejp

- Kanal i halogenfritt utförande: ATH
- T-stycke med fyra utgångar
- Kanalunderdel med stansade hål
- Underdel försedd med utjämningsläpp mot vägg


**Standardlängd:** 2100 & 2000 mm

**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran

**Leveransform:** Under- och överdel, kabelhållare 2 st/meter i större stl.

**Material:** PVC, ABS halogenfri


**Standardfärg:** RAL 9016, Vit

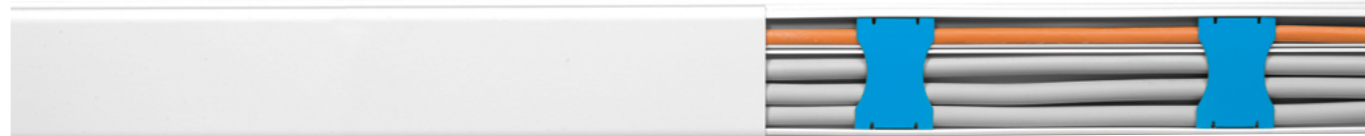

Kanal	Typ	Benämning	Kabelutrymme 11 mm Ø, fyllnadsgrad 0,5	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	
		Ref.nr E.nr				
	ATA12200	Minikanal	ATA122009016B 11 564 10 vit	2	13/24	84 m (2,1 m)
	ATH12200	Minikanal halogenfri	ATH122009016B 11 565 24 vit	2	13/24	84 m (2,1 m)
		Minikanal tejp	ATA122009016BA 11 564 12 vit	2	13/24	70 m (2,1 m)
		Minikanal halogenfri - tejp	ATH122009016BA 11 565 26 vit	2	13/24	70 m (2,1 m)
	ATA12300	Minikanal	ATA123009016B 11 564 35 vit	2	13/32	60 m (2,1 m)
		Minikanal tejp	ATA123009016BA 11 564 39 vit	2	13/32	50 m (2,1 m)
	ATA16300	Minikanal	ATA163009016B 11 564 82 vit	2	16/32	50 m (2,1 m)
	ATH16300	Minikanal halogenfri	ATH163009016B 11 565 27 vit	2	16/32	50 m (2,1 m)
		Minikanal tejp	ATA163009016BA 11 564 84 vit	2	16/32	40 m (2,1 m)
		Minikanal halogenfri - tejp	ATH163009016BA 11 565 31 vit	2	16/32	40 m (2,1 m)
	ATA12501	Minikanal 2-fack	ATA125019016B 11 564 55 vit	4	13/52	48 m (2 m)
	ATA20501	Minikanal 2-fack	ATA205019016B 11 565 02 vit	4	20/52	32 m (2 m)

- Formstycken för riktningssändringar, Halogenfria

**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit

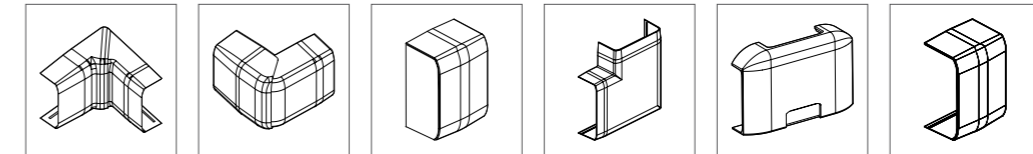

Innerhorn ABS	Ytterhorn ABS	Ändstycke ABS	L-vinkel ABS	T-stycke ABS	Skarv ABS
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr
ATA122049016 11 564 16	ATA122039016 11 564 14	ATA122069016 11 564 20	ATA122059016 11 564 18	ATA122089016 11 564 34	ATA122079016 11 564 30
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
ATA123049016 11 564 44	ATA123039016 11 564 40	ATA123069016 11 564 49	ATA123059016 11 564 45	ATA123089016 11 564 54	ATA123079016 11 564 50
-	-	-	-	-	-
ATA163049016 11 564 89	ATA163039016 11 564 86	ATA163069016 11 564 95	ATA163059016 11 564 92	ATA163089016 11 564 99	ATA163079016 11 564 98
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
ATA125049016 11 564 60	ATA125039016 11 564 59	ATA125069016 11 564 69	ATA125059016 11 564 65	ATA125089016 11 564 79	ATA125079016 11 564 77
ATA205049016 11 565 04	ATA205039016 11 565 03	ATA205069016 11 565 11	ATA205059016 11 565 08	ATA205089016 11 565 15	ATA205079016 11 565 13



ATA707599016

**Kopplingsdosa**

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Kopplingsdosa 75 x 75 x 32 mm, halogenfri, vit	ATA707599016	11 565 19



ATA806099016

**Apparatdosa**

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Apparatdosa universal 60 mm, halogenfri, vit	ATA806099016	11 565 21

- Matarkanaler med integrerade skarvar  
- Tät hålstansning, 125 mm  
- Kanalmodeller med dubbelhäftande tejp LF10010A, LF15015A, LF20020A, LF20035A och LF30030A

**Standardlängd:** 2000 mm

**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran



**Leveransform:** Under- och överdel, skarvar 1 par/längd

**Material:**  
Kanal PVC  
Formsycken HF

**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit  
RAL 9011, Svart

- Formstycken för riktningssändringar

PC/ABS Halogenfri plast

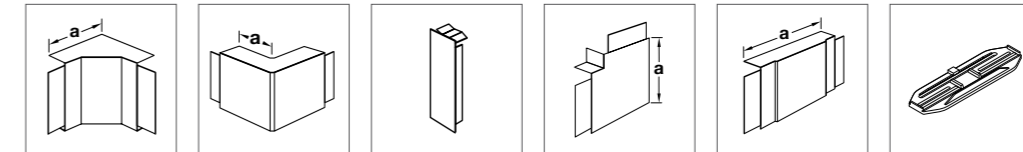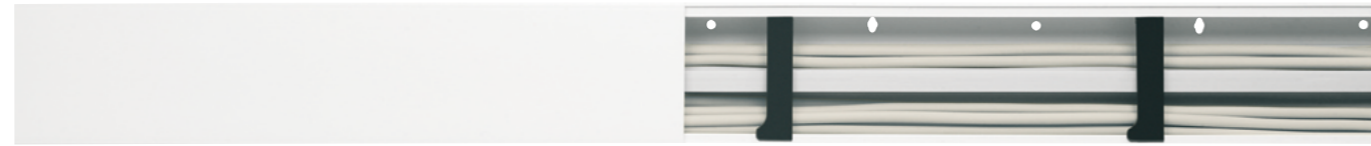

Kanal	Benämning Under- och överdel	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Innerhörn PC/ABS	Ytterhörn PC/ABS	Ändstycke PC/ABS	L-vinkel PC/ABS	T- och korsstycke PC/ABS	Skarv PS
	Ref.nr E.nr				Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr
	LF1001009016 11 565 96 vit		11/11	84 m						
	LF1001009016A 11 565 97 vit, tejp		11/11	84 m						
	LF1501509016 11 565 98 vit	1	15/15	44 m			LF1501569016 11 566 10 vit			
	LF1501509016A 11 565 99 vit, tejp	1	15/15	44 m			-			
	LF1501509011 11 553 83 svart	1	15/15	44 m			LF1501569011 11 553 86 svart			
	LF1501509011A 11 575 48 svart, tejp	1	15/15	44 m			-			
	LF2002009016 11 566 19 vit	1	20/19	36 m			LF2002069016* 11 566 24 vit			
	LF2002009016A 11 566 22 vit, tejp	1	20/19	54 m			-			
	LF2003509016 11 566 27 vit	3	20/33	40 m	LFF2003549016 11 567 99 vit	LFF2003539016 11 567 94 vit	LFF2003569016 11 568 77 vit	LFF2003559016 11 568 00 vit	LFF2003589016 11 568 78 vit	
	LF2003509016A 11 566 29 vit, tejp	3	20/33	70 m	-	-	-	-	-	
	LF2003509011 11 572 86 svart	3	20/33	70 m	LFF2003549011 11 560 84 svart	LFF2003539011 11 560 83 svart	LFF2003569011 11 560 88 svart	LFF2003559011 11 560 87 svart		
	LF2003509011A 11 575 49 svart, tejp	3	20/33	70 m	-	-	-	-		
	LF2003609016 11 566 38 vit	2	20/33	40 m	LFF2003549016 11 567 99 vit	LFF2003539016 11 567 94 vit	LFF2003569016 11 568 77 vit	LFF2003559016 11 568 00 vit	LFF2003589016 11 568 78 vit	
	LF3003009016 11 566 39 vit	4	30/30	56 m	LF3003049016 11 566 62 vit	LF3003039016 11 566 49 vit	LF3003069016 11 566 64 vit	LF3003059016 11 566 63 vit	LF3003089016 11 566 65 vit	M7214 11 577 92
	LF3003009016A 11 566 44 vit, tejp	4	30/30	40 m	-	-	-	-	-	-
	LF30045090161 11 566 66 vit	5	30/45	32 m	LF3004549016* 11 566 68 vit	LF3004539016* 11 566 67 vit	LF3004569016* 11 566 70 vit	LF3004559016* 11 566 69 vit	LF3004589016 11 566 71 vit	M7214 11 577 92
	LF3004509011 11 553 87 svart	5	30/45	32 m	LF3004549011* 11 573 69 svart	LF3004539011* 11 573 68 svart	LF3004569011* 11 573 71 svart	LF3004589011* 11 573 70 svart		M7214 11 577 92
	LF4004009016 11 566 74 vit	6	40/40	32 m	LF4004049016 11 566 76 vit	LF4004039016 11 566 75 vit	LF4004069016 11 566 78 vit	LF4004059016 11 566 77 vit	LF4004089016 11 566 79 vit	M7204 11 577 94

- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade kabelhållare
- Tät hålstansning, 125 mm
- Vikbara kabelhållare

**Standardlängd:** 2000 mm

**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran



**Leveransform:** Under- och överdel, skarvar 1 par/längd, kabelhållare 2 st/meter

**Material:**  
Kanal PVC  
Formsycken HF

**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit  
RAL 9011, Svart

- Formstycken för riktningssändringar

- PC/ABS Halogenfri plast

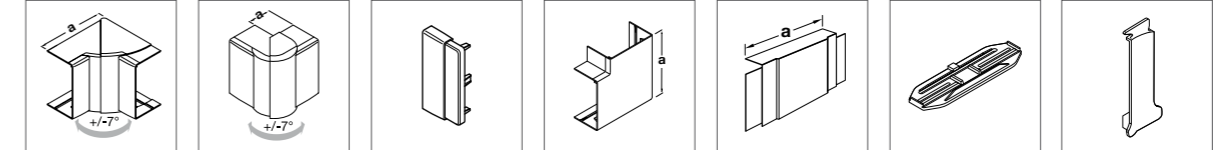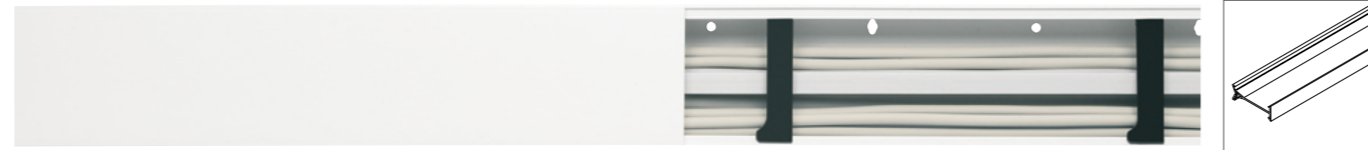

Kanal	Benämning Under- och överdel Ref.nr E.nr	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Mellanvägg PVC Ref.nr E.nr	Innerhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ytterhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ändstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	L-vinkel PC/ABS Ref.nr E.nr	T- och korsstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	Skarv PS Ref.nr E.nr	Kabelhållare PC/ABS Ref.nr E.nr
	<b>LF30060</b> LF3006009016 11 566 72 vit	7	30/57	36 m		LFF3006049016 11 568 80 vit	LFF3006039016 11 568 79 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF3006059016 11 568 81 vit	LF3006089016 11 566 73 vit	M7214 11 577 92	M7239 11 578 02
	<b>LF40060</b> LF4006009016 11 566 80 vit	9	40/57	24 m	M2024 11 551 40	LFF4006049016 11 568 83 vit	LFF4006039016 11 568 82 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF4006059016 11 568 84 vit	LF4006089016 11 566 81 vit	M7204 11 577 94	M7239 11 578 02
	LF4006009011 11 553 99 svart	9	40/57	24 m	M2024 11 551 40	LFF4006049011 11 560 96 svart	LFF4006039011 11 560 89 svart	LFF6006069016 11 560 98 svart	LFF4006059011 11 560 97 svart		M7204 11 577 94	M7239 11 578 02
	<b>LF40090</b> LF4009009016 11 566 82 vit	15	40/90	24 m	M2024 11 551 40	LFF4009049016 11 568 86 vit	LFF4009039016 11 568 85 vit	LFF6009069016 11 568 98 vit	LFF4009059016 11 568 87 vit	LF4009089016 11 566 83 vit	M7204 11 577 94	M7248 11 578 04
	<b>LF40110</b> LF4011009016 11 566 84 vit	16	40/110	20 m	M2024 11 551 40	LFF4011049016 11 568 89 vit	LFF4011039016 11 568 88 vit	LFF6011069016 11 569 18 vit	LFF4011059016 11 568 90 vit	LF4011089016 11 566 85 vit	M7204 11 577 94	M5429 11 554 68
	<b>LF60060</b> LF6006009016 11 566 86 vit	14	60/57	16 m	M2026 11 579 94	LFF6006049016 11 568 92 vit	LFF6006039016 11 568 91 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF6006059016 11 568 93 vit	LF6006089016 11 566 87 vit	M7224 11 577 96	M7239 11 578 02
	<b>LF60090</b> LF6009009016 11 566 88 vit	22	60/90	16 m	M2026 11 579 94	LFF6009049016 11 568 96 vit	LFF6009039016 11 568 95 vit	LFF6009069016 11 568 98 vit	LFF6009059016 11 568 97 vit	LF4009089016 11 566 89 vit	M7224 11 577 96	M7248 11 578 04
	<b>LF60110</b> LF6011009016 11 566 90 vit	27	60/110	16 m	M2026 11 579 94	LFF6011049016 11 569 08 vit	LFF6011039016 11 568 99 vit	LFF6011069016 11 569 18 vit	LFF6011059016 11 569 09 vit	LF6011089016 11 566 95 vit	M7224 11 577 96	M5429 11 554 68
	LF6011009011 11 554 11 svart	27	60/110	16 m	M2026 11 579 94	LFF6011049011 11 561 03 svart	LFF6011039011 11 562 02 svart	LFF6011069011 11 561 07 svart	LFF6011059011 11 561 06 svart		M7224 11 577 96	M5429 11 554 68

- Matarkanaler med integrerade skarvar
- Förmonterade kabelhållare
- Tät hålstansning, 125 mm
- Vikbara kabelhållare

**Standardlängd:** 2000 mm

**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran



**Leveransform:** Under- och överdel, skarvar 1 par/längd, kabelhållare 2 st/meter

**Material:**  
Kanal PVC  
Formsycken HF

**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit

- Formstycken för riktningssändringar

PC/ABS Halogenfri plast

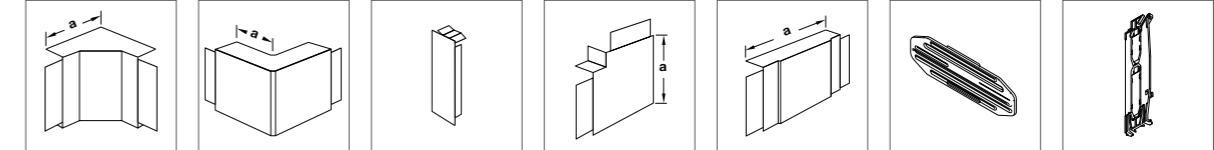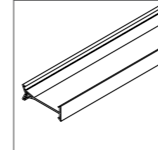

Kanal	Benämning Under- och överdel Ref.nr E.nr	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Mellanvägg PVC Ref.nr E.nr	Innerhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ytterhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ändstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	L-vinkel PC/ABS Ref.nr E.nr	T- och korsstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	Skarv PS Ref.nr E.nr	Kabelhållare PC/ABS Ref.nr E.nr
	<b>LF60150</b> LF6015009016 11 566 96 vit	37	60/150	8 m	M2026 11 579 94	LF6015049016 11 566 98 vit	LF6015039016 11 566 97 vit	LF6015069016 11 567 08 vit	LF6015059016 11 566 99 vit	LF6015089016 11 567 09 vit	G1720 11 587 95	M7250 11 552 40
	<b>LF60190</b> LF6019009016 11 567 18 vit	48	60/190	8 m	M2026 11 579 94	LF6019049016 11 567 26 vit	LF6019039016 11 567 19 vit	LF6019069016 11 567 28 vit	LF6019059016 11 567 27 vit	LF6019089016 11 567 29 vit	G1720 11 587 95	M7251 11 552 41
	<b>LF60230</b> LF6023009016 11 567 36 vit	58	60/230	8 m	M2026 11 579 94	LF6023049016 11 567 38 vit	LF6023039016 11 567 37 vit	LF6023069016 11 567 44 vit	LF6023059016 11 567 39 vit	LF6023089016 11 567 49 vit	G1720 11 587 95	M7252 11 552 42

- Matarkanaler i halogenfri plast (PC/ABS)
- Inga korrosiva gaser vid brand
- Integrerade kabelhållare underlättar kabeldragning

**Standardlängd:** 2000 mm

**Material:** PC/ABS



**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran

 
 



**Standardfärg:** RAL 9016, Vit

**Leveransform:** Under- och överdel, skarvar 1 par/längd, kabelhållare 2 st/meter

- Formstycken fasta och flexibla för riktningssändringar

LFF - Flexibla formstycken

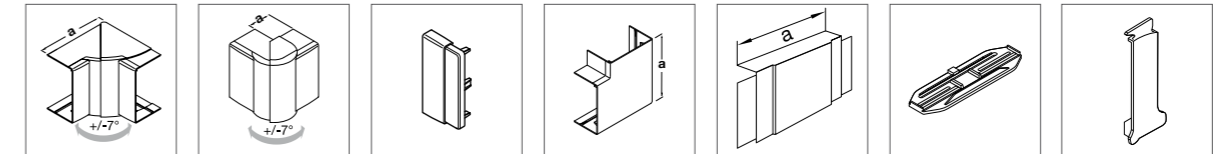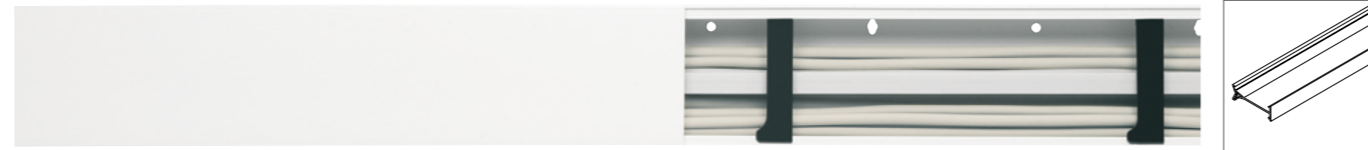

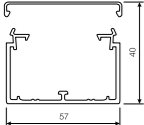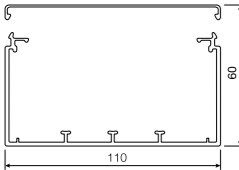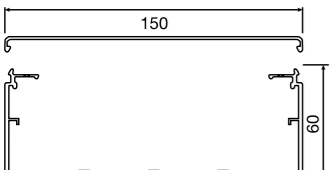Kanal	Benämning Under- och överdel Ref.nr E.nr	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Mellanvägg PC/ABS Ref.nr E.nr	Innerhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ytterhörn PC/ABS Ref.nr E.nr	Ändstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	L-vinkel PC/ABS Ref.nr E.nr	T- och korsstycke PC/ABS Ref.nr E.nr	Skarv PS Ref.nr E.nr	Kabelhållare PC/ABS Ref.nr E.nr
	<b>LFH20020</b> LFH2002009016 11 569 19 vit	1	20/19	36 m				LF2002069016 11 566 24 vit				
	<b>LFH30045</b> LFH3004509016 11 569 28 vit	5	30/45	32 m		LF3004549016 11 566 68 vit	LF3004539016 11 566 67 vit	LF3004569016 11 566 70 vit	LF3004559016 11 566 69 vit	LF3004589016 11 566 71 vit	M7214 11 577 92	
	<b>LFH40060</b> LFH4006009016 11 569 29 vit	9	40/57	24 m	MH2024 11 554 69	LFF4006049016 11 568 83 vit	LFF4006039016 11 568 82 vit	LFF6006069016 11 568 94 vit	LFF4006059016 11 568 84 vit	LF4006089016 11 566 81 vit	M7204 11 577 94	M7239 11 578 02
	<b>LFH60090</b> LFH6009009016 11 569 38 vit	19	60/90	16 m	MH2026 11 553 47	LFF6009049016 11 568 96 vit	LFF6009039016 11 568 95 vit	LFF6009069016 11 568 98 vit	LFF6009059016 11 568 97 vit	LF6009089016 11 566 89 vit	M7224 11 577 96	M7248 11 578 04
	<b>LFH60110</b> LFH6011009016 11 569 49 vit	23	60/110	16 m	MH2026 11 553 47	LFF6011049016 11 569 08 vit	LFF6011039016 11 568 99 vit	LFF6011069016 11 569 18 vit	LFF6011059016 11 569 09 vit	LF6011089016 11 566 95 vit	M7224 11 577 96	M5429 11 554 68
	<b>LFH60150</b> LFH6015009016 11 569 50 vit	37	60/150	8 m	MH2026 11 553 47	LF6015049016 11 566 98 vit	LF6015039016 11 566 97 vit	LF6015069016 11 567 08 vit	LF6015059016 11 566 99 vit	LF6015089016 11 567 09 vit	G1720 11 587 95	M7250 11 552 40



- UV-beständig kabelkanal i PVC
- Förmonterade kabelhållare
- Hålad bottendel med ett avstånd av 125 mm
- För stark mekanisk påfrestning
- Godkänd: från -20°C till 60°C

**Standardlängd:** 2000 mm


**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran



**Leveransform:**  
Komplett kanal med under- och överdel, kabelhållare 2 st/meter

**Material:**  
UV-beständig PVC

**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit

**Notera:**  
- Säkra lock som kräver verktyg för bortmontering

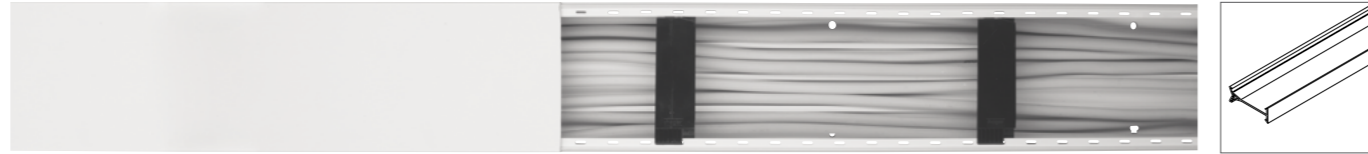

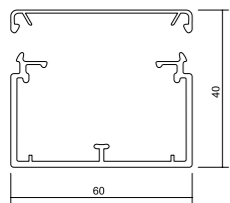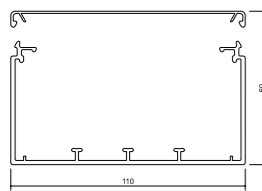Kanal	Benämning Under- och överdel Ref.nr E.nr	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Mellanvägg PVC Ref.nr E.nr	Ändstycke UV-beständig PVC Ref.nr E.nr	Skarv PS Ref.nr E.nr	Kabelhållare PC/ABS Ref.nr E.nr
 LFE40060	LFE4006009016 11 567 64 vit	7	40/60	24 m	M2024 11 551 40	LFE6006069016 11 567 68 vit	M7204 11 577 94	M7239 11 578 02
 LFE60110	LFE6011009016 11 567 69 vit	23	60/110	14 m	M2026 11 579 94	LFE6011069016 11 567 74 vit	M7224 11 577 96	M5429 11 554 68

- Matarkanaler i förzinkad plåt  
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält

**Standardlängd:** 2000 mm



**Material:** Förzinkad plåt

**Speciallängder:** max. 3100 mm på begäran


**Standardfärg:** Förzinkad plåt RAL 9016, Vit

**Leveransform:** Under- och överdel

- Formstycken för riktningssändringar

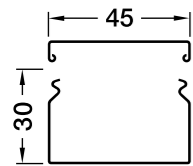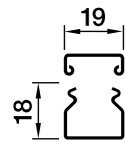

Kanal	Benämning Under- och överdel	Kabelutrymme 11 mm Ø, fyllnadsgrad 0,5	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning
	Ref.nr E.nr			
LFS20020	LFS200200VERZ 11 580 50 förzinkad	1	18/19	72 m
	LFS2002009016 11 561 28 vit	1	18/19	72 m
LFS30045	LFS300450VERZ 11 580 60 förzinkad	4	30/45	32 m
	LFS3004509016 11 561 79 vit	4	30/45	32 m

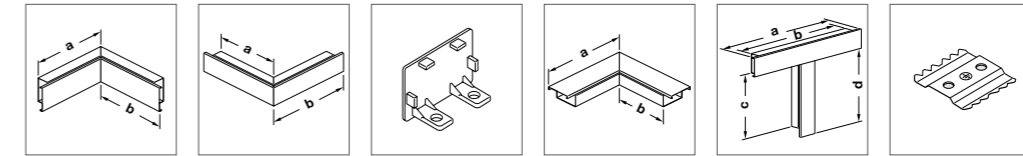

Innerhörn Stålplåt	Ytterhörn Stålplåt	Ändstycke Galvaniserat stål	L-vinkel Stålplåt	T- och korsstycke Stålplåt	Skarv Stålplåt
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr
		LFS200206UNLA 11 561 78 förzinkad			R2320VERZ 11 580 57
		LFS2002069016 11 561 29 vit			R2320VERZ 11 580 57
LFS300454VERZ 11 561 97 förzinkad	LFS300453VERZ 11 561 88 förzinkad	LFS300456UNLA 11 562 06 förzinkad	LFS300455VERZ 11 561 99 förzinkad	LFS300458VERZ 11 562 08 förzinkad	R2330VERZ 11 556 39
LFS3004549016 11 561 89 vit	LFS3004539016 11 561 87 vit	LFS3004569016 11 562 05 vit	LFS3004559016 11 561 98 vit	LFS3004589016 11 562 07 vit	R2330VERZ 11 556 39



- Matarkanaler i förzinkad plåt
- Robust kanalsystem som är en utmärkt avskärmare mot elektriska och elektromagnetiska fält
- kabelhållare är integrerat i kanalunderdelen
- Mellanväggar samt bygel för låsning av front finns som tillbehör

**Standardlängd:** 2000 mm

**Speciallängder:** max. 3100 mm på begäran

**Leveransform:** Under- och överdel, tillbehör beställs separat


**Material:** Förzinkad plåt

**Standardfärg:** Förzinkad plåt RAL 9016, Vit


- Formstycken för riktningssändringar



Kanal	Benämning Under- och överdel Ref.nr E.nr	Kabelutrymme 11 mm Ø, ex. 3 x 1,5 mm²	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning	Mellanvägg Stålplåt Ref.nr E.nr
	LFS40060 LFS400600VERZ 11 580 00 förzinkad	7	40/60	12 m	
	LFS4006009016 11 562 09 vit	7	40/60	12 m	
	LFS60060 LFS600600VERZ 11 580 10 förzinkad	12	60/60	8 m	
	LFS6006009016 11 562 39 vit	12	60/60	8 m	
	LFS60100 LFS601000VERZ 11 580 20 förzinkad	21	60/100	8 m	TWS70VERZ 11 587 89
	LFS6010009016 11 562 91 vit	21	60/100	8 m	TWS70VERZ 11 587 89
	LFS60150 LFS601500VERZ 11 580 30 förzinkad	29	60/150	6 m	TWS70VERZ 11 587 89
	LFS6015009016 11 563 54 vit	29	60/150	6 m	TWS70VERZ 11 587 89
	LFS60200 LFS602000VERZ 11 580 40 förzinkad	41	60/200	6 m	TWS70VERZ 11 587 89
	LFS6020009016 11 563 84 vit	41	60/200	6 m	TWS70VERZ 11 587 89

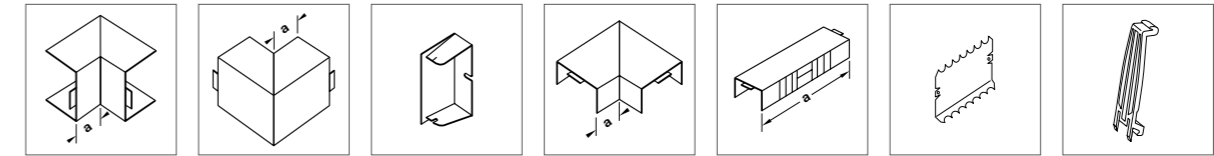

Innerhorn Stålplåt Ref.nr E.nr	Ytterhorn Stålplåt Ref.nr E.nr	Ändstycke Stålplåt Ref.nr E.nr	L-vinkel Stålplåt Ref.nr E.nr	T- och korsstycke Stålplåt Ref.nr E.nr	Skarv Stålplåt Ref.nr E.nr	Kabelhållare PA Halogenfri Ref.nr E.nr
LFS400604VERZ 11 562 27 förzinkad	LFS400603VERZ 11 562 18 förzinkad	LFS400606VERZ 11 562 36 förzinkad	LFS400605VERZ 11 562 29 förzinkad	LFS400608VERZ 11 562 38 förzinkad	R2504VERZ 11 580 07	M6290 11 580 08
LFS4006049016 11 562 19 vit	LFS4006039016 11 562 17 vit	LFS4006069016 11 562 35 vit	LFS4006059016 11 562 28 vit	LFS4006089016 11 562 37 vit	R2504VERZ 11 580 07	M6290 11 580 08
LFS600604VERZ 11 562 48 förzinkad	LFS600603VERZ 11 562 46 förzinkad	LFS600606VERZ 11 562 87 förzinkad	LFS600605VERZ 11 562 69 förzinkad	LFS600608VERZ 11 562 89 förzinkad	R2604VERZ 11 580 17	M6290 11 580 08
LFS6006049016 11 562 47 vit	LFS6006039016 11 562 45 vit	LFS6006069016 11 562 81 vit	LFS6006059016 11 562 49 vit	LFS6006089016 11 562 88 vit	R2604VERZ 11 580 17	M6290 11 580 08
LFS601004VERZ 11 563 18 förzinkad	LFS601003VERZ 11 563 08 förzinkad	LFS601006VERZ 11 563 38 förzinkad	LFS601005VERZ 11 563 28 förzinkad	LFS601008VERZ 11 563 48 förzinkad	R2604VERZ 11 580 17	M6291 11 580 28
LFS6010049016 11 563 17 vit	LFS6010039016 11 562 97 vit	LFS6010069016 11 563 37 vit	LFS6010059016 11 563 19 vit	LFS6010089016 11 563 39 vit	R2604VERZ 11 580 17	M6291 11 580 28
LFS601504VERZ 11 563 58 förzinkad	LFS601503VERZ 11 563 56 förzinkad	LFS601506VERZ 11 563 79 förzinkad	LFS601505VERZ 11 563 76 förzinkad	LFS601508VERZ 11 563 82 förzinkad	R2604VERZ 11 580 17	M6292 11 580 48
LFS6015049016 11 563 57 vit	LFS6015039016 11 563 55 vit	LFS6015069016 11 563 78 vit	LFS6015059016 11 563 59 vit	LFS6015089016 11 563 80 vit	R2604VERZ 11 580 17	M6292 11 580 48
LFS602004VERZ 11 563 92 förzinkad	LFS602003VERZ 11 563 88 förzinkad	LFS602006VERZ 11 563 98 förzinkad	LFS602005VERZ 11 563 96 förzinkad	LFS602008VERZ 11 564 00 förzinkad	R2604VERZ 11 580 17	M6293 11 556 38
LFS6020049016 11 563 90 vit	LFS6020039016 11 563 86 vit	LFS6020069016 11 563 97 vit	LFS6020059016 11 563 94 vit	LFS6020089016 11 563 99 vit	R2604VERZ 11 580 17	M6293 11 556 38

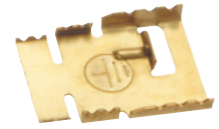


R4320

**Jordbleck**

**Material**  
Plåt  
**För kanaltyp**  
LFS20020  
LFS30045

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Jordbleck för kanalfront LFS20020	R4320	<b>11 575 65</b>
Jordbleck för kanalfront LFS30045	R4330	<b>11 575 64</b>

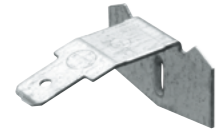


L4180

**Jordbleck**

**Material**  
Plåt  
**För kanaltyp**  
LFS40060  
LFS60060  
LFS60100  
LFS60150  
LFS60200

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Jordbleck för kanalfront	L4180VERZ	<b>11 565 00</b>

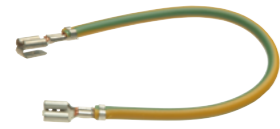

L4181

**Jordledning**

**Area**  
4 mm<sup>2</sup>

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Jordledning 150 mm	L4181GNGE	<b>11 589 11</b>
Jordledning 300 mm	L4182GNGE	<b>11 589 12</b>
Jordledning 600 mm	L4183GNGE	<b>11 589 13</b>



L4187

**Jordanslutning**

**Material**  
Plåt

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Jordanslutning	L4187CHRO	<b>11 565 01</b>



M51592

**Distans**

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Distans, höjd 12 mm, ø 25 mm	M51592	<b>11 552 18</b>

- För kapning av kanal används med fördel kanalsax L5561
- Stark dubbelhäftande tejp
- Färdigstansade hål
- Kanalen dras ut och kapas efter behov.

**Leveransform:**  
Förpackning om 20 m

**Material:** PVC

 
**Standardfärg:**  
RAL 9016, Vit



LFR701209016T2

**LFR kanal på rulle**


Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
LFR Kabelkanal på rulle med tejp 7x12 mm, vit	LFR0701209016A	<b>11 561 08</b>



LFR1501509016T2

**LFR kanal på rulle**

 
Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
LFR Kabelkanal på rulle med tejp 15x15 mm, vit	LFR1501509016A	<b>11 561 09</b>



LFR2002009016T2

**LFR kanal på rulle**

 
Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
LFR Kabelkanal på rulle med tejp 20x20 mm, vit	LFR2002009016A	<b>11 561 17</b>



LFR2003509016T2

**LFR kanal på rulle**

 Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
LFR Kabelkanal på rulle med tejp 18x33 mm, vit	LFR2003509016A	<b>11 561 27</b>



L5561

**Kanalsax**

För klippbredd upp till 80 mm

Beskrivning	Ref.nr.	E.nr
Kanalsax för plast	L5561	<b>16 200 25</b>

- Öppen kanal med dubbel-häftande tejp för en kabel

**Standardlängd:** 2000 mm

**Material:** PVC

**Standardfärg:**  
Transparent  
RAL 9016, Vit  
**Leveransform:**  
Förpackning 150 m



 
M1647TRAN

**M1647**

**Kabeldiameter:**  
ø 4,5 - 6 mm

Beskrivning  
Kanal Mini-Snap

Ref.nr.	E.nr
M1647TRAN	<b>11 557 46</b>
M16479016	<b>11 564 02</b>



M1648TRAN

**M1648**

**Kabeldiameter:**  
ø 5,5 - 7 mm

Beskrivning  
Kanal Mini-Snap

Ref.nr.	E.nr
M1648TRAN	<b>11 557 49</b>
M16489016	<b>11 564 04</b>



M1673TRAN

**M1673**

**Kabeldiameter:**  
ø 6,5 - 8 mm

Beskrivning  
Kanal Mini-Snap

Ref.nr.	E.nr
M1673TRAN	<b>11 557 52</b>
M16739016	<b>11 564 08</b>



 
M1659TRAN

**M1659**

**Kabeldiameter:**  
ø 7,5 - 10 mm

Beskrivning  
Kanal Mini-Snap

Ref.nr.	E.nr
M1659TRAN	<b>11 557 55</b>
M16599016	<b>11 564 06</b>




- Kabelskydd för golv  
- Kablarna ligger lättillgängligt

**Standardlängd:** 2000 mm

**Leveransform:**  
Under- och överdel

 **Material:**  
- Aluminium, natureloxerad,  
vid förfrågan andra färger  
enligt RAL-skalan  
- Plast, PVC





AKA181250ELN

**Golvkanal i Aluminium**

Golvkanal 4-fack  
Höjd: 18 mm, bredd: 125 mm  
Ledningsutrymme: 8 st ø 11 mm

Beskrivning  
Golvkanal AKA 18x125 mm eloxerad Alu

 Förpackning	Ref.nr.	E.nr
12 m	AKA181250ELN	<b>11 578 85</b>

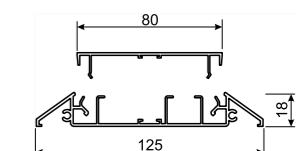


SLA180750ELN

**Golvkanal, Underdel PVC, Överdel Aluminium**

Golvkanal 4-fack  
Ledningsutrymme: 1 st 3x1,5 mm<sup>2</sup>

Beskrivning  
Golvkanal aluminium 17x75 eloxerad Alu

 Förpackning	Ref.nr.	E.nr
10 m	SLA180750ELN	<b>11 555 80</b>





SL1104007030

**Golvkanal, PVC**

Golvkanal 1-fack  
Ledningsutrymme: 1 st 3x1,5 mm<sup>2</sup>

Beskrivning  
Golvkanal PVC SL 11x41 mm grå

  Förpackning	Ref.nr.	E.nr
70 m	SL1104007030	<b>11 555 86</b>




SL1807507030

**Golvkanal, PVC**

Golvkanal 4-fack  
Ledningsutrymme: 1 st 3x1,5 mm<sup>2</sup>

Beskrivning  
Golvkanal PVC SL 17x75 mm grå

Förpackning	Ref.nr.	E.nr
32 m	SL1807507030	<b>11 555 84</b>

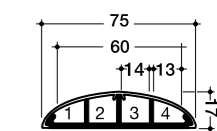

## BRAN Matarkanal

Aluminium, höjd 44 mm



- Matarkanal i aluminium
- Fast mellanvägg
- 2-fack
- Passar bl.a. till våra fönsterbänkskanaler, BRx


**Standardlängd:** 2000 mm

**Material:** Aluminium

**Speciallängder:** max. 6000 mm på begäran


**Standardfärg:** RAL 9016, Vit

**Leveransform:** Under- och överdel

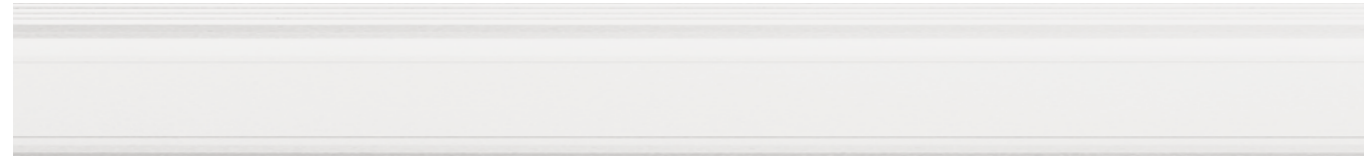


Kanal	Benämning Under- och överdel	Utvändiga mått Höjd/Bredd mm	Förpackning
Ref.nr E.nr			

<b>BRAN44055</b>	BRAN4405509016 11 573 72 vit	43/55	8 m
------------------	---------------------------------	-------	-----

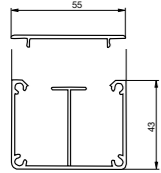

<b>BRAN44100</b>	BRAN4410009016 11 573 73 vit	43/100	10 m
------------------	---------------------------------	--------	------

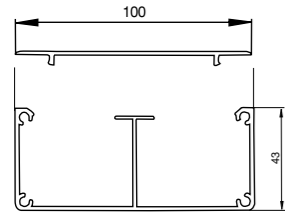

## EK Hörnkanal och formstycken



- Hörnkanal med två kammare
- Anslutning till tak- eller sockel-listkanal
- Underdel med hål för enkel montering
- Skarvmaskerande formstycken

**Standardlängd:** 2500 mm

**Material:** PVC


**Leveransform:** Under- och överdel

**Standardfärg:** RAL 9016, Vit




Kanal	Benämning Under- och överdel	Kabelutrymme 11 mm Ø, fyllnadsgrad 0,5	Förpackning
Ref.nr E.nr			

<b>EK400400</b>	EK4004009016 11 565 36 vit	4	40 m
-----------------	-------------------------------	---	------

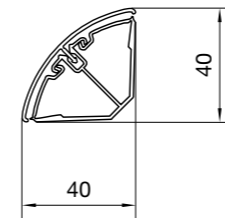

## Formstycken

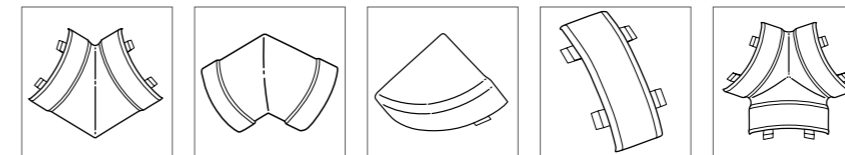

Innerhorn/ plattvinkel PVC	Ytterhorn PVC	Ändstycke PVC	Skarv PVC	T-stycke PVC
Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr	Ref.nr E.nr
EK4004049016 11 565 43 vit	EK4004039016 11 565 37 vit	EK4004069016 11 565 44 vit	EK4004079016 11 565 45 vit	EK4004089016 11 565 49 vit



**Hager Elektro AB**  
Box 9040  
400 91 Göteborg

Besöksadress:  
Bifrostgatan 36  
431 44 Mölndal

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se  
**hager.se**