

Stilren och modern design

SL – Sockellistsystem



:hager

Snabb och enkel installation

Modern design



Passar alla miljöer

Sockellistsystemet SL passar perfekt.

Stilfull design

Tidlös och stilfull design med ett stort urval av profiler och färger. Önskas något utöver det vanliga rekommenderas SL LED.

Överlägsen teknik

Påfallande enkel installation. Nästan alla kanaldetaljer går att fixera utan skruvar och verktyg tack vare snabbanslutningar.

Passande profil för varje stil

SL-kanalen finns i två storlekar, 55 mm och 80 mm. Apparat-hållaren har anpassats proportionellt till kanalstorleken, för att ge ett ännu bättre helhetsintryck. Över- och underdel beställs separat.

Tre profiltyper och tre grundfärger utgör basen i det breda utbudet. Lösningar till varje rum och för varje tycke och smak.



SL 55 mm: SL20055 (20x55 mm), svart





SL 80 mm: SL20080 (20x80 mm), vit



SL 80 mm med LED: SL20080 (20x80 mm), med LED, svart
Golvet i rummet får en mjuk belysning som blir effektiv.

Smidiga lösningar med formstycken i samma design

Flexibla formstycken spar tid och underlättar arbetet avsevärt.

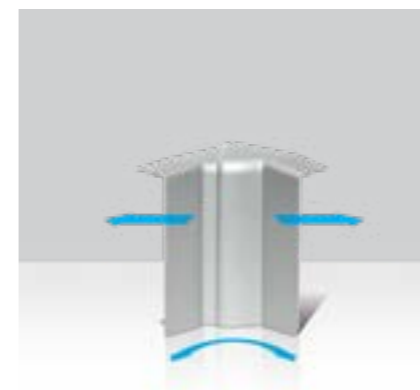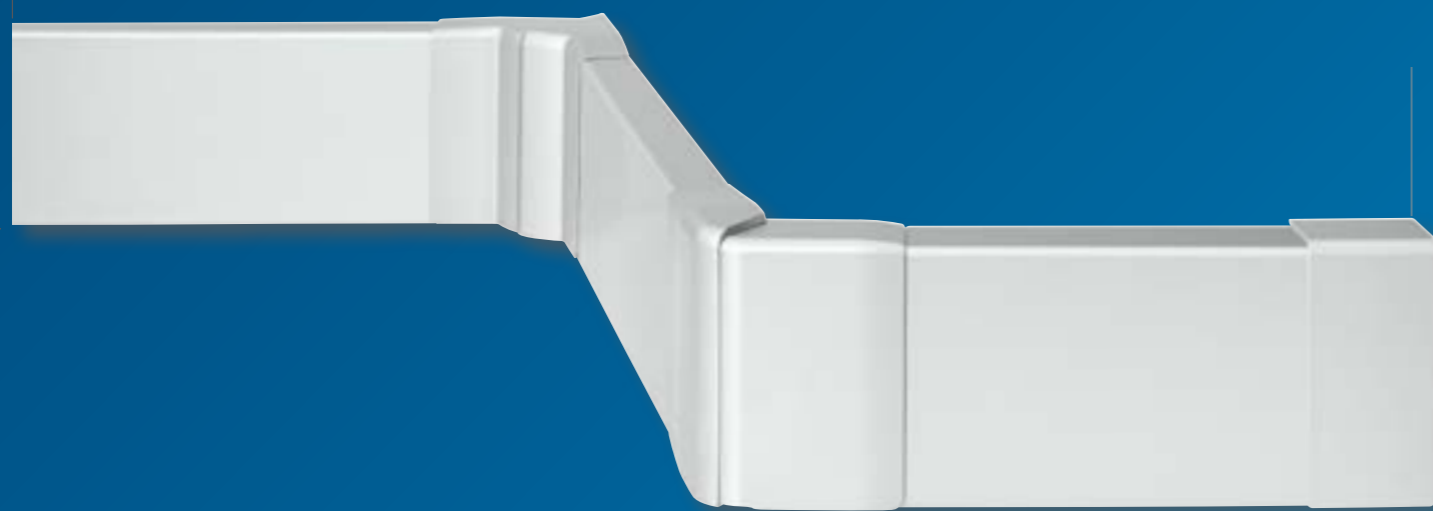


Innerhorn

Innerhornet går att justera axiellt och samtidigt dra isär.



Ytterhorn

Ytterhornet går att justera och kompenserar perfekt för bristande precision i byggnaden.

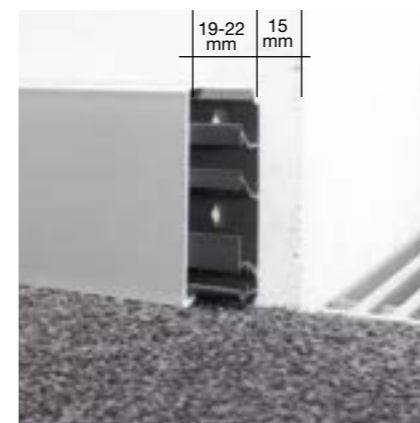

Korta av kanalöverdelen

Kanalöverdelen måste vara 19 - 22 mm kortare än kanalunderdelen.



Ändstycke

Ändstycket kan du efter önskemål placera till höger eller vänster.

Apparathållare snygg och flexibel

Apparathållaren imponerar både med sin design och sina funktionella möjligheter. Spegelytorna på sidorna ger fin effekt samtidigt som den är diskret.



Många kombinationer

Apparathållare för kraft- och datauttag. Dessutom finns kombinationer av enkeluttag och extrafunktioner.



Beställ separat – kombinera individuellt

Det går att fritt kombinera ett urval uttag med separata kåpor.



Apparathållare med SCHUKO® uttag och extra-funktioner



Universal apparatdosa

Apparathållare i universalt utförande för alla enheter, interna som externa med cc 60mm fastsättning.

SL - Sockellistkanal med höjd 55 mm



Färger

RAL 9016, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Färg underdel

svart

Material

Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

Längd

2000 mm

Leveransform

Under- och överdel separat

Förpackning

Vit, halogenfri & svart 36 m
Aluminium 18 m



Max. kabeldiameter
Ø 11 mm

Underdel


Överdel

SL200551 och SL200552

5

SL200551
svart
11 719 17

SL2005529016
vit
11 565 58

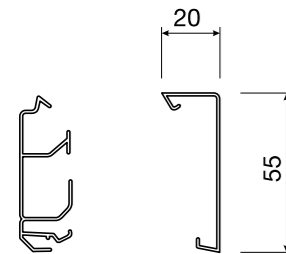

5

SL2005529011
svart
11 719 21

5

SL200552D1
aluminium
11 719 23




SL - Sockellistkanal med höjd 55 mm

Information


- Apparathållarsockel måste beställas separat

Material


Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

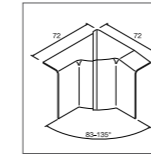


Innerhorn, justerbart
83°-135°

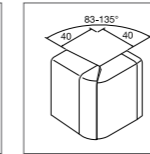


Ytterhorn, justerbart
83°-135°

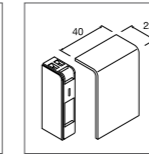


Ändstycke vänster/höger

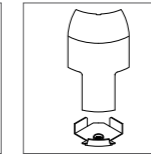


Anslutningsstycke till hörnkanal EK40040

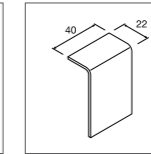

Skarvdel

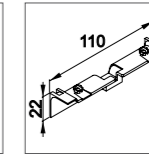

Apparathållarsockel

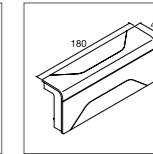

T-anslutning

SL2005549016
vit
11 565 62

SL2005539016
vit
11 565 59

SL2005569016
vit
11 565 65

SL20055819016
vit
11 565 72

SL2005579016
vit
11 565 68

SL20055A9016
vit
11 565 80

SL2005589016
vit
11 565 73

SL2005549011
svart
11 719 41

SL2005539011
svart
11 719 31

SL2005569011
svart
11 719 51

SL20055819011
svart
11 719 71

SL2005579011
svart
11 719 61

SL20055A9011
svart
11 721 15

SL2005589011
svart
11 720 48

SL200554D1
aluminium
11 719 43

SL200553D1
aluminium
11 719 33

SL200556D1
aluminium
11 719 53

SL2005581D1
aluminium
11 720 08

SL200557D1
aluminium
11 719 63

SL20055AD1
aluminium
11 721 17

SL200558D1
aluminium
11 720 49

Anslutningsklar apparathållare för
SL-system SL20055

Färger

RAL 9016, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material

PC/ABS halogenfritt

Information

Apparathållarsockel som
passar till överdelen måste
beställas separat.




SL200559009016

Uttag SCHUKO®, 2-vägs

- Jordade uttag med beröringsskydd

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

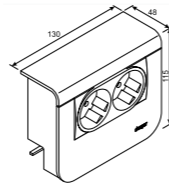

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 2xSTD vit	SL200559009016	11 565 74
Apparath. SL20055 2xSTD svart	SL200559009011	11 720 59
Apparath. SL20055 2xSTD dekor aluminium	SL20055900D1	11 720 61




SL200559079016

Datauttag Kat 6A, 2-vägs

- 2-vägs RJ45, Kat 6A
- UAE WE (8/8)

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

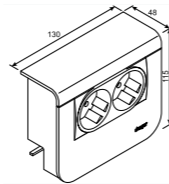

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 2xKat 6A vit	SL200559079016	11 565 75
Apparath. SL20055 2xKat 6A svart	SL200559079011	11 720 71
Apparath. SL20055 2xKat 6A dekor aluminium	SL20055907D1	11 720 73



SL200559209016

Apparathållare med uttag SCHUKO® och datauttag

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

Dataanslutning

- 2-vägs RJ45, Kat 6A

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

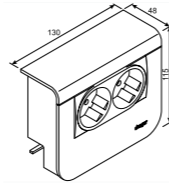

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A vit	SL200559209016	11 565 77
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A svart	SL200559209011	11 720 96
Apparath. SL20055 STD+2xKat 6A dekor aluminium	SL20055920D1	11 720 97

Apparathållare med uttag SCHUKO® och PIR

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

Rörelsevakt - PIR

- WS050 (detekteringsområde 5 m sidled, 10 m framåt)

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

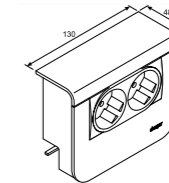

SL200559269016

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+PIR vit	SL200559269016	11 565 79
Apparath. SL20055 STD+PIR svart	SL200559269011	11 766 06
Apparath. SL20055 STD+PIR dekor aluminium	SL20055926D1	11 766 07

Apparathållare med uttag SCHUKO® och LED-belysning

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

LED

- Driftspänning 230 V
- 2 ljusstyrkenivåer:
- Anslutning 1: 1 watt
- - Anslutning 2: 0,2 watt

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

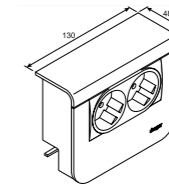


SL200559259016

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20055 STD+PIR vit	SL200559259016	11 565 78
Apparath. SL20055 STD+LED svart	SL200559259011	11 721 09
Apparath. SL20055 STD+LED dekor aluminium	SL20055925D1	11 721 11

Universal apparathållare för infällda apparater med täckram

- t.ex. för Hager kallysto® strömställarprogram
- ingen extra apparathållarsockel krävs

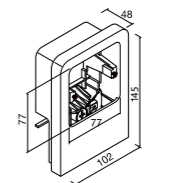

SL200559119016

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. universal SL20055 vit	SL200559119016	11 565 76
AApparath. universal SL20055 svart	SL200559119011	11 720 91
Apparath. universal SL20055 dekor aluminium	SL20055911D1	11 720 92

SL - Sockellistkanal med höjd 80 mm

:hager

Färger

RAL 9016, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Längd

2000 mm

Färg underdel

svart

Leveransform

Under- och överdel separat

Material

Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

Förpackning

Vit, halogenfri & svart 36 m
Aluminium 18 m



Max.
kabeldiameter
Ø 11 mm

Underdel


Överdel

SL200801 och SL200802


7

SL200801
svart
11 721 23


SL2008029016
vit
11 565 81

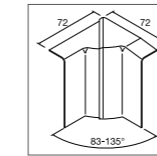


Innerhörn,
justerbart
83°-135°

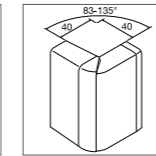


Ytterhörn,
justerbart
83°-135°

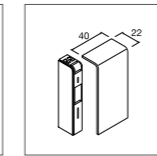


Ändstycke
vänster/höger

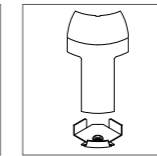


Anslutnings-
stycke på hörn-
kanal EK40040

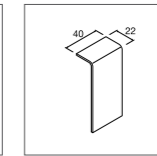


Skarvdel

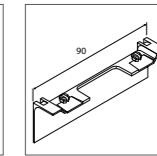

Apparathållar-
sockel

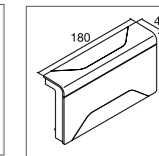

T-anslutning

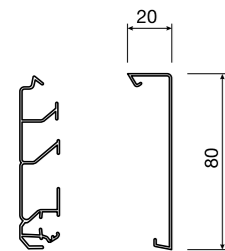

7

SL2008029011
svart
11 721 51

SL2008049011
svart
11 721 71

SL2008039011
svart
11 721 58

SL2008069011
svart
11 721 81

SL20080819011
svart
11 722 19

SL2008079011
svart
11 722 09

SL20080A9011
svart
11 718 85

SL2008089011
svart
11 717 93

7

SL200802D1
aluminium
11 721 53

SL200804D1
aluminium
11 721 73

SL200803D1
aluminium
11 721 59

SL200806D1
aluminium
11 721 83

SL2008081D1
aluminium
11 717 71

SL200807D1
aluminium
11 722 11

SL20080AD1
aluminium
11 718 86

SL200808D1
aluminium
11 718 00

SLH - halogenfri sockellistkanal med höjd 80 mm

Färg

RAL 9016, vit

Material

Underdel och överdel:
PC/ABS halogenfritt

Färg underdel

svart

Formstycken:

Se nästa sida

Max.
kabeldiameter
Ø 11 mm

Underdel


Överdel

SLH200801 och SLH200802

7

SLH200801
svart
11 719 01

SLH2008029016
vit
11 565 95

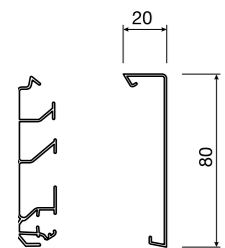

:hager

Information

- Apparathållarsockel måste beställas separat

Material

Formstycken:
PC/ABS halogenfritt

Anslutningsklar apparathållare för
SL-system SL20080

Färger

RAL 9016, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material

PC/ABS halogenfritt

Information

Apparathållarsockel som
passar till överdelen måste
beställas separat.




SL200809009016

Uttag SCHUKO®, 2-vägs

- Jordade uttag med beröringsskydd

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

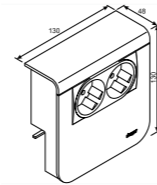

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 2xSTD vit	SL200809009016	11 565 88
Apparath. SL20080 2xSTD svart	SL200809009011	11 718 02
Apparath. SL20080 2xSTD dekor aluminium	SL20080900D1	11 718 16




SL200809079016

Dataanslutning Kat 6A, 2-vägs

- 2-vägs RJ45, Kat 6A
- UAE WE (8/8)

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

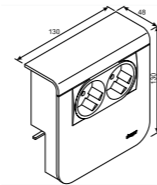

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 2xKat 6A vit	SL200809079016	11 565 89
Apparath. SL20080 2xKat 6A svart	SL200809079011	11 718 18
Apparath. SL20080 2xKat 6A dekor aluminium	SL20080907D1	11 718 19



SL200809209016

Apparathållare med uttag SCHUKO® och datauttag

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

Dataanslutning

- 2-vägs RJ45, Kat 6A

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

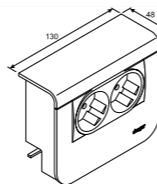

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A vit	SL200809209016	11 565 91
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A svart	SL200809209011	11 718 47
Apparath. SL20080 STD+2xKat 6A dekor aluminium	SL20080920D1	11 718 48

Apparathållare med uttag SCHUKO® och PIR

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

Rörelsevakt - PIR

- WS050 (detekteringsområde 5 m sidled, 10 m framåt)

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

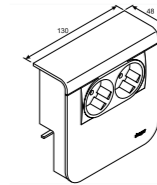

SL200809269016

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+PIR vit	SL200809269016	11 565 93
Apparath. SL20080 STD+PIR svart	SL200809269011	11 766 12
Apparath. SL20080 STD+PIR dekor aluminium	SL20080926D1	11 766 13

Apparathållare med uttag SCHUKO® och LED-belysning

Uttag SCHUKO®


- 230 V, 16 A
- QuickConnect-anlutning
- Bröringskydd

LED

- Driftspänning 230 V
- 2 ljusstyrkenivåer:
- Anslutning 1: 1 watt
- Anslutning 2: 0,2 watt

Information

Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

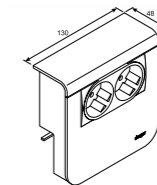


SL200809259016

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 STD+LED vit	SL200809259016	11 565 92
Apparath. SL20080 STD+LED svart	SL200809259011	11 718 68
Apparath. SL20080 STD+LED dekor aluminium	SL20080925D1	11 718 74

Universal apparathållare för infällda apparater med täckram

- T.ex. för Hager kallysto® strömställarprogram
- ingen extra apparathållarsockel krävs

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. universal SL20080 vit	SL200809119016	11 565 90
Apparath. universal SL20080 svart	SL200809119011	11 718 44
Apparath. universal SL20080 dekor aluminium	SL20080911D1	11 718 45

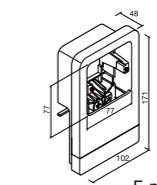

SL200809119016



LED-slang

- 24 V DC
- Mått: 2x 24V, 28,8 W
- Färgtemperatur: 6500 K2 x 24 V
- IP: 68

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
LED-slang 6 meter vit, inkl tillbehör	LED06WEISS	11 765 87



Överdel 80 mm för LED-installation

Överdel i ett stycke med transparent område för LED, längd 2000mm

Material
PVC

Leveransfärg
D1, Dekor aluminium
RAL 9011, svart

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Överdel SL20080 för LED svart	SL20080259011	11 765 91
Överdel SL20080 för LED aluminium	SL2008025D1	11 765 92



Underdel 80 mm till LED-slang

Längd 2000mm

Material
PVC

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Underdel SL20080 svart	SL200801 LED	11 765 90



Transformator för LED-slang 30 W

Max 6 meter LED-slang (1 st) per trafo
Ingångsspänning: 230 V/50 Hz
Utgångsspänning: 24 V DC (2-vägs)
Mått: 90 mm x 40 mm x 28 mm

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Transformator för LED-slang 30 W	LEDTR030	11 765 88

Transformator för LED-slang 100W

Max 18 meter LED-slang (3 st) per trafo
Ingångsspänning: 230 V/50 Hz
Utgångsspänning: 24 V DC
Mått: 190 mm x 52 mm x 37 mm
Information: Installationsmöjlighet i Colonna



LEDTR100

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Transformator för LED-slang 100 watt	LEDTR100	11 765 89

Apparathållare med transformator

Apparathållare med transformator 30 W, LEDTR30, för max 6 meter LED-slang (1 st) per trafo

Information:
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



SL200809LEDD1

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Apparath. SL20080 TR. svart	SL200809LED9011	11 765 93
Apparath. SL20080 TR. dekor aluminium	SL200809LEDD1	11 765 94

Anslutning SL-kanal för transformator LEDTR100

Material
Underdel PVC
Överdel PC/ABS, halogenfritt
Ändplatta PC/ABS, halogenfritt
Kopplingsstycke PC/ABS, halogenfritt

Standardfärg underdel och ändplatta
RAL 9016, vit

Standardfärg överdel och koppling
Aluminium, aluminiumfärger



COL40110SET19010

Beskrivning	Ref.nr.	E-nr.
Colonna SET1 400mm, aluminium	COL40110SET19016	11 565 35

- Hörnkanal med två kammare
- Anslutning till tak- eller sockellistkanal
- Underdel med golvhål för enkel väggmontering
- Skarvmascherande formstycken

Färg
RAL 9016, vit

Material
PVC


Längd
2500 mm
Leveransform
Under- och överde



Max. kabeldiameter
Ø 11 mm


Under- och överdel

EK400400

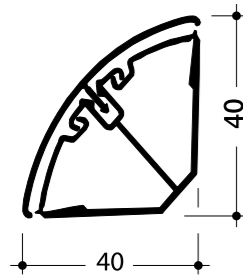


4


EK4004009016
vit
Förp. 40 m
11 565 36

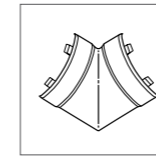


Innerhörn/
plattvinkel

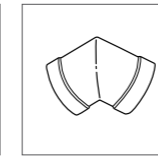


Ytterhörn

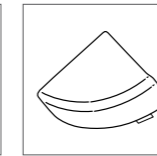


Ändstycke

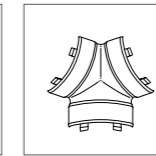

T-stycke

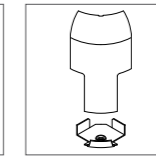

Anslutnings-
stycke till SL
PC/ABS
halogenfritt

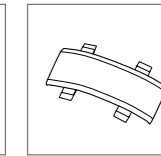

Koppling

EK4004059016
vit
11 565 43

EK4004039016
vit
11 565 37

EK4004069016
vit
11 565 44

EK4004089016
vit
11 565 49

Se
sid 13 för
SL20055 och
sid 17 för
SL20080

EK4004079016
vit
11 565 45



Hager Elektro AB
Box 9040
400 91 Göteborg

Besöksadress:
Bifrostgatan 36
431 44 Mölndal

Telefon: 031-706 39 00

info@hager.se
hager.se