

**Feldverteiler
Unterputz
Bestellhilfe
Mai 2022**

Mehr Vielfalt der neue Feldverteiler Unterputz

Sie suchen einen multifunktionalen Verteilerschrank für alle Anwendungen? Der neue Feldverteiler für die Unterputz- oder Hohlwandmontage punktet jetzt mit noch mehr Größe, Vielfalt und erweitertem Innenausbau. Ideal für alle Anwendungen im Wohn- und Zweckbau – von der Energieverteilung bis zur Multi-Medianutzung.

Der ultraflache Verteiler

Flacher im Aufbau, breiter im Einsatz: Mit nur 110 mm Einbauhöhe bietet der neue Feldverteiler die ideale Lösung für die immer gängigere Hohlwandmontage. Gleichzeitig müssen immer mehr Modular- und Kommunikationsgeräte untergebracht werden. Deshalb gehen wir mit unserem neuen Feldverteilersortiment in die Breite: mit bis zu acht Reihen und bis zu drei Feldern. So ist ausreichend Platz für alle Anwendungen und der Schrank passt dennoch bündig in jede Hohlwand.

Individuell bestellen und konfigurieren

Neben Komplettschränken können Sie Ihren neuen Feldverteiler individuell zusammenstellen. Das heißt z. B.: Mauerkasten, Blendrahmen und Tür separat bestellen. Oder erst den Mauerkasten für die Baustelle und später, nach Abschluss der Verputzarbeiten, den Innenausbau. Je nach Anwendung wählen Sie verschiedene Türen: robust aus Stahlblech, mit Kunststoffeinsatz für optimalen WLAN-Empfang oder mit Schlitz für eine bessere Belüftung bei hoher Wärmeentwicklung im Verteiler.

Optimal geschützt

Werte soll man schützen: Deshalb haben wir die Verpackung optimiert. Um nirgendwo anzuecken, wird der Feldverteiler in einer robusten Hartschale ausgeliefert. Außerdem wurden ein vollflächiger Putzschutz und eine separate Türverpackung integriert.

So können Sie die Tür während der Putz- oder Malerarbeiten sicher zwischenlagern, sei es auf der Baustelle oder in Ihrer Werkstatt.



FWUxxS*

Komplettverteiler


- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 125 mm
- quickconnect Klemmen
- Perfekt für den Wohnbau



FWUxxA

Komplettverteiler

- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 125 mm
- ohne Klemmen
- Beliebt im Zweckbau

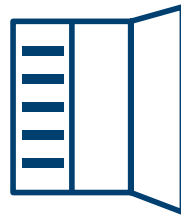

FWUxxK1+K3

Multimediaverteiler


- Blendrahmen und K1-geschlitzte Stahlblechtür
- K3-geschlitzte Kunststofftür
- Abdeckung 125 mm
- Seitlicher Kabelkanal
- Senkrechte Schottung auf Multimediaseite
- quickconnect Klemmen



FWUxxN

Komplettverteiler

- Blendrahmen und Tür
- Abdeckung 300 mm für oberen Verdrahtungsraum
- Zwei obere Reihen für Reihenklemmen

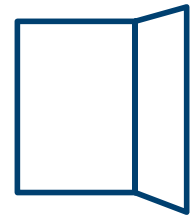



FWUxxD

Verteiler, leer

- Blendrahmen und Tür
- Vorbereitet für Traggerüst univers FW

* „xx“ steht für die Anzahl der Reihen und Felder.

Reihen

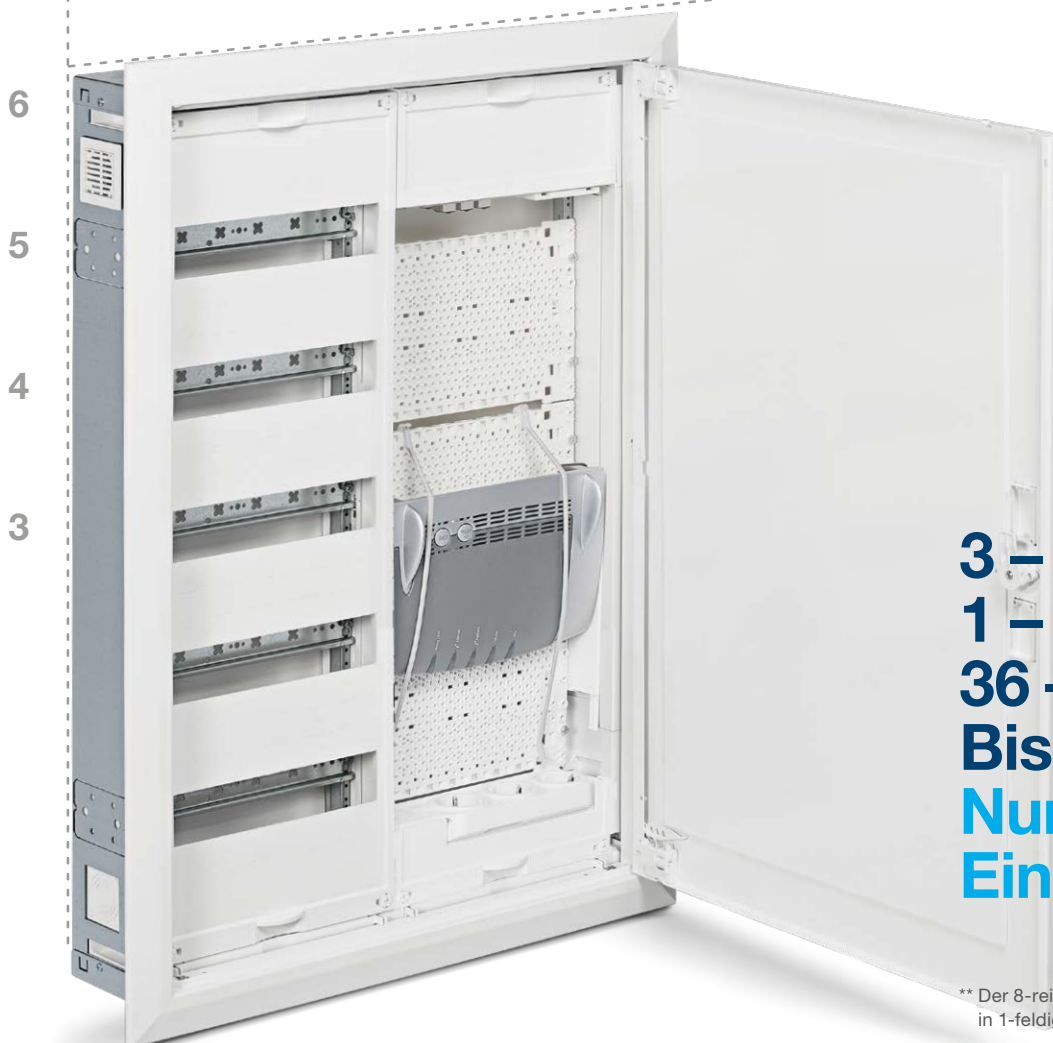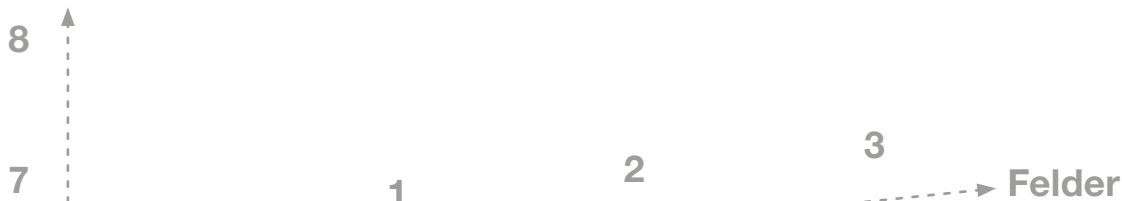

3 – 8 Reihen**
1 – 3 Felder
36 – 252 PLE
Bis 125 A
Nur 110 mm
Einbautiefe

** Der 8-reihige Feldverteiler ist nur in 1-feldiger Ausführung erhältlich

- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm,
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- ohne Hohlwandanker
- rechte Türen mit Türschild FZ598N
- Farbe: RAL 9010 (reinweiß)
- Schutzart IP30
- Normen: EN 61439-1 / -3

Komplettverteiler mit

univers FW und Klemmen



- Verteiler mit
- Blendrahmen und Tür
- Traggerüst univers FW
- Abdeckung, 125 mm
- quickconnect Klemmen

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Feldverteiler UP,1x3 Reihen mit univers	500 mm	300 mm	110 mm	36	2 x 10	22	FWU31S	418,10 €/St
Feldverteiler UP,2x3 Reihen mit univers	500 mm	550 mm	110 mm	72	2 x 10	22	FWU32S	646,20 €/St
Feldverteiler UP,3x3 Reihen mit univers	500 mm	800 mm	110 mm	108	2 x 10	22	FWU33S	860,80 €/St
Feldverteiler UP,1x4 Reihen mit univers	650 mm	300 mm	110 mm	48	2 x 18	22	FWU41S	446,80 €/St
Feldverteiler UP,2x4 Reihen mit univers	650 mm	550 mm	110 mm	96	2 x 18	22	FWU42S	655,60 €/St
Feldverteiler UP,3x4 Reihen mit univers	650 mm	800 mm	110 mm	144	2 x 18	22	FWU43S	1.062,00 €/St
Feldverteiler UP,1x5 Reihen mit univers	800 mm	300 mm	110 mm	60	2 x 18	22	FWU51S	464,40 €/St
Feldverteiler UP,2x5 Reihen mit univers	800 mm	550 mm	110 mm	120	2 x 18	22	FWU52S	817,70 €/St
Feldverteiler UP,3x5 Reihen mit univers	800 mm	800 mm	110 mm	180	2 x 18	22	FWU53S	1.096,30 €/St
Feldverteiler UP,1x6 Reihen mit univers	950 mm	300 mm	110 mm	72	2 x 18	22	FWU61S	606,10 €/St
Feldverteiler UP, 2x6 Reihen mit univers	950 mm	550 mm	110 mm	144	2 x 18	22	FWU62S	883,50 €/St
Feldverteiler UP,3x6 Reihen mit univers	950 mm	800 mm	110 mm	216	2 x 18	22	FWU63S	1.266,50 €/St
Feldverteiler UP,1x7 Reihen mit univers	1100 mm	300 mm	110 mm	84	2 x 18	22	FWU71S	748,50 €/St
Feldverteiler UP,2x7 Reihen mit univers	1100 mm	550 mm	110 mm	168	2 x 18	22	FWU72S	1.013,20 €/St
Feldverteiler UP,3x7 Reihen mit univers	1100 mm	800 mm	110 mm	252	2 x 18	22	FWU73S	1.436,80 €/St

Komplettverteiler mit

univers FW ohne Klemmen



- Verteiler mit
- Blendrahmen und Tür
- Traggerüst univers FW
- Abdeckung, 125 mm

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Feldverteiler UP,1x3 Reihen mit univers	500 mm	300 mm	110 mm	36	-	-	FWU31A	396,90 €/St
Feldverteiler UP,2x3 Reihen mit univers	500 mm	550 mm	110 mm	72	-	-	FWU32A	603,50 €/St
Feldverteiler UP,3x3 Reihen mit univers	500 mm	800 mm	110 mm	108	-	-	FWU33A	796,80 €/St
Feldverteiler UP,1x4 Reihen mit univers	650 mm	300 mm	110 mm	48	-	-	FWU41A	418,10 €/St
Feldverteiler UP,2x4 Reihen mit univers	650 mm	550 mm	110 mm	96	-	-	FWU42A	657,40 €/St
Feldverteiler UP,3x4 Reihen mit univers	650 mm	800 mm	110 mm	144	-	-	FWU43A	975,60 €/St
Feldverteiler UP,1x5 Reihen mit univers	800 mm	300 mm	110 mm	60	-	-	FWU51A	435,60 €/St
Feldverteiler UP,2x5 Reihen mit univers	800 mm	550 mm	110 mm	120	-	-	FWU52A	760,10 €/St
Feldverteiler UP,3x5 Reihen mit univers	800 mm	800 mm	110 mm	180	-	-	FWU53A	1.010,00 €/St
Feldverteiler UP,1x6 Reihen mit univers	950 mm	300 mm	110 mm	72	-	-	FWU61A	577,30 €/St
Feldverteiler UP, 2x6 Reihen mit univers	950 mm	550 mm	110 mm	144	-	-	FWU62A	826,00 €/St
Feldverteiler UP,3x6 Reihen mit univers	950 mm	800 mm	110 mm	216	-	-	FWU63A	1.180,00 €/St
Feldverteiler UP,1x7 Reihen mit univers	1100 mm	300 mm	110 mm	84	-	-	FWU71A	719,90 €/St
Feldverteiler UP,2x7 Reihen mit univers	1100 mm	550 mm	110 mm	168	-	-	FWU72A	955,60 €/St
Feldverteiler UP,3x7 Reihen mit univers	1100 mm	800 mm	110 mm	252	-	-	FWU73A	1.350,60 €/St

Komplettverteiler mit

Abdeckung oben für Reihenklemmen



- Verteiler mit
- Blendrahmen und Tür
- Traggerüst univers FW
- Abdeckung, 150 mm
- 2 obere Reihen für Reihenklemmen mit Abstand 150mm

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Feldverteiler UP,2x5 Reihen, mit Abd.	800 mm	550 mm	110 mm	72	-	-	FWU52N	807,40 €/St
Feldverteiler UP,3x5 Reihen, mit Abd.	800 mm	800 mm	110 mm	108	-	-	FWU53N	1.028,40 €/St
Feldverteiler UP,2x6 Reihen, mit Abd.	950 mm	550 mm	110 mm	96	-	-	FWU62N	896,10 €/St
Feldverteiler UP,3x6 Reihen, mit Abd.	950 mm	800 mm	110 mm	144	-	-	FWU63N	1.240,90 €/St
Feldverteiler UP,2x7 Reihen, mit Abd.	1100 mm	550 mm	110 mm	120	-	-	FWU72N	975,20 €/St
Feldverteiler UP,3x7 Reihen, mit Abd.	1100 mm	800 mm	110 mm	180	-	-	FWU73N	1.414,70 €/St

Komplettverteiler Multimedia mit

univers FW und Stahlblechtür



- Verteiler für Multimediafeld mit
- Blendrahmen und geschlitzter Stahlblechtür
- Traggerüst univers FW
- Abdeckung, 125 mm
- und seitlich Kabelkanal
- senk. Schottung auf der MM-Seite
- quickconnect Klemmen

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Feldverteiler UP 2x3R. Energ+MM, univers	500 mm	550 mm	110 mm	36	2 x 10	22	FWU32K1	656,80 €/St
Feldverteiler UP 2x4R. Energ+MM, univers	650 mm	550 mm	110 mm	48	2 x 18	22	FWU42K1	688,80 €/St
Feldverteiler UP 2x5R. Energ+MM, univers	800 mm	550 mm	110 mm	60	2 x 18	22	FWU52K1	858,30 €/St
Feldverteiler UP 2x6R. Energ+MM, univers	950 mm	550 mm	110 mm	72	2 x 18	22	FWU62K1	895,20 €/St
Feldverteiler UP 2x7R. Energ+MM, univers	1100 mm	550 mm	110 mm	84	2 x 18	22	FWU72K1	1.023,60 €/St

Komplettverteiler Multimedia mit

univers FW und Kunststofftür



- Verteiler für Multimediafeld mit
- Blendrahmen und geschlitzter Kunststofftür
- Traggerüst univers FW
- Abdeckung, 125 mm
- und seitlich Kabelkanal
- senk. Schottung auf der MM-Seite
- quickconnect Klemmen

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
FeldverteilerUP 2x4R.Energ+MM, univers	650 mm	550 mm	110 mm	48	2 x 18	22	FWU42K3	723,30 €/St
FeldverteilerUP 2x5R.Energ+MM, univers	800 mm	550 mm	110 mm	60	2 x 18	22	FWU52K3	901,10 €/St
FeldverteilerUP 2x6R.Energ+MM, univers	950 mm	550 mm	110 mm	72	2 x 18	22	FWU62K3	939,80 €/St

Leerschränke

ohne Innenausbau



- Verteiler mit
- Blendrahmen und Tür

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	PLE	N	PE	Best.-Nr.	Preis
Feldverteiler UP,1x3 Reihen, leer	500 mm	300 mm	110 mm	36	-	-	FWU31D	333,00 €/St
Feldverteiler UP,2x3 Reihen, leer	500 mm	550 mm	110 mm	72	-	-	FWU32D	485,80 €/St
Feldverteiler UP,3x3 Reihen, leer	500 mm	800 mm	110 mm	108	-	-	FWU33D	603,00 €/St
Feldverteiler UP,1x4 Reihen, leer	650 mm	300 mm	110 mm	48	-	-	FWU41D	343,60 €/St
Feldverteiler UP,2x4 Reihen, leer	650 mm	550 mm	110 mm	96	-	-	FWU42D	516,10 €/St
Feldverteiler UP,3x4 Reihen, leer	650 mm	800 mm	110 mm	144	-	-	FWU43D	657,40 €/St
Feldverteiler UP,1x5 Reihen, leer	800 mm	300 mm	110 mm	60	-	-	FWU51D	371,00 €/St
Feldverteiler UP,2x5 Reihen, leer	800 mm	550 mm	110 mm	120	-	-	FWU52D	544,90 €/St
Feldverteiler UP,3x5 Reihen, leer	800 mm	800 mm	110 mm	180	-	-	FWU53D	699,10 €/St
Feldverteiler UP,1x6 Reihen, leer	950 mm	300 mm	110 mm	72	-	-	FWU61D	388,90 €/St
Feldverteiler UP,2x6 Reihen, leer	950 mm	550 mm	110 mm	144	-	-	FWU62D	572,80 €/St
Feldverteiler UP,3x6 Reihen, leer	950 mm	800 mm	110 mm	216	-	-	FWU63D	742,10 €/St
Feldverteiler UP,1x7 Reihen, leer	1100 mm	300 mm	110 mm	84	-	-	FWU71D	406,90 €/St
Feldverteiler UP,2x7 Reihen, leer	1100 mm	550 mm	110 mm	168	-	-	FWU72D	600,40 €/St
Feldverteiler UP,3x7 Reihen, leer	1100 mm	800 mm	110 mm	252	-	-	FWU73D	784,40 €/St
Feldverteiler UP,1x8 Reihen, leer	1250 mm	300 mm	110 mm	96	-	-	FWU81D	422,40 €/St

Mauerkasten, leer



- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- ohne Hohlwandanker
- ohne Tür und ohne Blendrahmen
- Schutzart IP30
- Normen: EN 61439-1 / -3
- Tiefe 110 mm
- Breite 300 mm, 550 mm, 800 mm



Blendrahmen



links



rechts

Bei eintüriger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren.

Höhe	Breite	PLE	Felder	Reihen	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
500 mm	300 mm	36	1	3	FWU31L	168,80 €/St	FZ031F	80,10 €/St	-		FZ001N	101,40 €/St
500 mm	550 mm	72	2	3	FWU32L	267,60 €/St	FZ032F	82,70 €/St	-		FZ002N	157,40 €/St
500 mm	800 mm	108	3	3	FWU33L	321,00 €/St	FZ033F	89,10 €/St	FZ003N	124,00 €/St	FZ002N	157,40 €/St
650 mm	300 mm	48	1	4	FWU41L	181,40 €/St	FZ041F	82,70 €/St	-		FZ005N	109,80 €/St
650 mm	550 mm	96	2	4	FWU42L	284,10 €/St	FZ042F	85,10 €/St	-		FZ006N	168,30 €/St
650 mm	800 mm	144	3	4	FWU43L	365,30 €/St	FZ043F	91,50 €/St	FZ007N	126,70 €/St	FZ006N	168,30 €/St
800 mm	300 mm	60	1	5	FWU51L	194,10 €/St	FZ051F	85,10 €/St	-		FZ009N	120,30 €/St
800 mm	550 mm	120	2	5	FWU52L	305,60 €/St	FZ052F	87,70 €/St	-		FZ010N	174,80 €/St
800 mm	800 mm	180	3	5	FWU53L	403,40 €/St	FZ053F	94,20 €/St	FZ011N	138,00 €/St	FZ010N	174,80 €/St
950 mm	300 mm	72	1	6	FWU61L	206,80 €/St	FZ061F	87,70 €/St	-		FZ013N	127,90 €/St
950 mm	550 mm	144	2	6	FWU62L	329,80 €/St	FZ062F	90,30 €/St	-		FZ014N	178,40 €/St
950 mm	800 mm	216	3	6	FWU63L	438,90 €/St	FZ063F	96,70 €/St	FZ015N	145,30 €/St	FZ014N	178,40 €/St
1100 mm	300 mm	84	1	7	FWU71L	219,50 €/St	FZ071F	90,30 €/St	-		FZ021N	140,40 €/St
1100 mm	550 mm	168	2	7	FWU72L	356,50 €/St	FZ072F	92,90 €/St	-		FZ022N	183,50 €/St
1100 mm	800 mm	252	3	7	FWU73L	501,10 €/St	FZ073F	99,00 €/St	FZ023N	124,00 €/St	FZ022N	183,50 €/St
1250 mm	300 mm	96	1	8	FWU81L	232,10 €/St	FZ081F	92,90 €/St	-		FZ026N	154,00 €/St

Mauerkasten, leer



- Unterputz- oder Hohlwandmontage
- für Reiheneinbaugeräte bis 125 A auf Hutschiene 35 x 7,5 mm, Abstand 125 mm
- Leitungseinführungen oben und unten schiebbar, seitlich und hinten ausschlagbar
- ohne Hohlwandanker
- ohne Tür und ohne Blendrahmen
- Schutzart IP30
- Normen: EN 61439-1 / -3
- Tiefe 110 mm
- Breite 300 mm, 550 mm, 800 mm



Verteilereinbausatz



- mit Abdeckung
- Hutschienenabstand 125 mm
- QuickConnekt-Klemmen
UW31U - 2x10 N + 1x18 PE
UW41/51/61/71/81U - 2x10 N + 1x22 PE
Die Verteilereinbausätze sind jeweils pro Feld zu bestellen.














- mit Abdeckung und Multimedia
- Hutschienenabstand 125 mm
- Lochblech MP
- Horizontale Schottung
- QuickConnekt-Klemmen
2x10 N, 1x22 PE
UM71UM3 3R/4MP
UM81UM3 3R/5MP



- mit Abdeckung und Multimedia
- Hutschienenabstand 125 mm
- Lochblech MP
- Horizontale Schottung
- QuickConnekt-Klemmen
2x10 N, 1x22 PE
UM71UM4 4R/3MP
UM81UM4 4R/4MP


Höhe	Breite	PLE	Felder	Reihen	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
500 mm	300 mm	36	1	3	FWU31L	168,80 €/St	UW31U	144,50 €/St	-		-	
500 mm	550 mm	72	2	3	FWU32L	267,60 €/St	UW31U	144,50 €/St	-		-	
500 mm	800 mm	108	3	3	FWU33L	321,00 €/St	UW31U	144,50 €/St	-		-	
650 mm	300 mm	48	1	4	FWU41L	181,40 €/St	UW41U	180,90 €/St	-		-	
650 mm	550 mm	96	2	4	FWU42L	284,10 €/St	UW41U	180,90 €/St	-		-	
650 mm	800 mm	144	3	4	FWU43L	365,30 €/St	UW41U	180,90 €/St	-		-	
800 mm	300 mm	60	1	5	FWU51L	194,10 €/St	UW51U	217,00 €/St	-		-	
800 mm	550 mm	120	2	5	FWU52L	305,60 €/St	UW51U	217,00 €/St	-		-	
800 mm	800 mm	180	3	5	FWU53L	403,40 €/St	UW51U	217,00 €/St	-		-	
950 mm	300 mm	72	1	6	FWU61L	206,80 €/St	UW61U	253,30 €/St	-		-	
950 mm	550 mm	144	2	6	FWU62L	329,80 €/St	UW61U	253,30 €/St	-		-	
950 mm	800 mm	216	3	6	FWU63L	438,90 €/St	UW61U	253,30 €/St	-		-	
1100 mm	300 mm	84	1	7	FWU71L	219,50 €/St	UW71U	306,40 €/St	UM71UM3	237,60 €/St	UM71UM4	250,90 €/St
1100 mm	550 mm	168	2	7	FWU72L	356,50 €/St	UW71U	306,40 €/St	UM71UM3	237,60 €/St	UM71UM4	250,90 €/St
1100 mm	800 mm	252	3	7	FWU73L	501,10 €/St	UW71U	306,40 €/St	UM71UM3	237,60 €/St	UM71UM4	250,90 €/St
1250 mm	300 mm	96	1	8	FWU81L	232,10 €/St	UW81U	322,80 €/St	UM81UM3	240,00 €/St	UM81UM4	254,50 €/St

Tür geschlitzt		Tür transparent				Tür Multimedia geschlitzt		geschlossen			
	links		rechts Bei eintüriger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren.		links		rechts Bei eintüriger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren. rechte Tür mit Schild FZ598N.		rechts oder links Bei eintüriger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren. rechte Tür mit Schild FZ598N.		rechts oder links Bei eintüriger Anwendung sind die Stangen ohne Werkzeug zu demontieren. rechte Tür mit Schild FZ598N.
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
-		FZ001NV1	123,70 €/St	-		FZ105N	199,30 €/St	-		-	
-		FZ002NV1	180,70 €/St	-		FZ107N	207,80 €/St	FZ002NM	193,10 €/St	FZ002NM2	181,70 €/St
FZ003NV	144,50 €/St	FZ002NV1	180,70 €/St	FZ140N	165,40 €/St	FZ107N	207,80 €/St	FZ002NM	193,10 €/St	FZ002NM2	181,70 €/St
-		FZ005NV1	130,20 €/St	-		FZ108N	212,00 €/St	FZ005NM	184,90 €/St	-	
-		FZ006NV1	192,50 €/St	-		FZ104N	233,10 €/St	FZ006NM	216,10 €/St	FZ006NM2	200,70 €/St
FZ007NV	144,60 €/St	FZ006NV1	192,50 €/St	FZ141N	186,00 €/St	FZ104N	233,10 €/St	FZ007NM	227,20 €/St	-	
-		FZ009NV1	137,30 €/St	-		FZ142N	262,40 €/St	FZ009NM	211,60 €/St	-	
-		FZ010NV1	200,80 €/St	-		FZ106N	275,20 €/St	FZ010NM	246,90 €/St	FZ010NM2	222,80 €/St
FZ011NV	138,00 €/St	FZ010NV1	200,80 €/St	FZ143N	219,50 €/St	FZ106N	275,20 €/St	FZ011NM	259,30 €/St	-	
-		FZ013NV1	150,30 €/St	-		FZ145N	254,00 €/St	FZ013NM	234,30 €/St	-	
-		FZ014NV1	209,40 €/St	-		FZ110N	311,10 €/St	FZ014NM	262,20 €/St	FZ014NM2	242,10 €/St
FZ015NV	145,30 €/St	FZ014NV1	209,40 €/St	FZ146N	238,60 €/St	FZ110N	311,10 €/St	FZ014NM	262,20 €/St	FZ014NM2	242,10 €/St
-		FZ021NV1	162,50 €/St	-		FZ148N	351,20 €/St	FZ021NM	285,70 €/St	FZ021NM2	267,60 €/St
-		FZ022NV1	217,70 €/St	-		FZ102N	312,30 €/St	FZ022NM	313,20 €/St	FZ022NM2	290,00 €/St
FZ023NV	124,00 €/St	FZ022NV1	217,70 €/St	FZ149N	206,60 €/St	FZ102N	312,30 €/St	FZ022NM	313,20 €/St	FZ022NM2	290,00 €/St
-		FZ026NV1	181,50 €/St	-		FZ153N	326,20 €/St	FZ026NM	314,20 €/St	FZ026NM2	287,80 €/St

Multimediafeld		Abschottung		Kabelkanaldeckel		Tragschienen			
	mit Montageplatte aus Stahlblech als Lochblech - ohne Abdeckung - ohne Turmoberteil - mit Befestigungsschrauben Jede Montageplatte ist mit einem Erdungskabel UL01G1 zu erden.		mit Montageplatten aus Kunststoff, gelocht - ohne Abdeckung - ohne Turmoberteil - mit Befestigungsschrauben Jede Montageplatte kann unterhalb der Tragschiene montiert werden, somit erreicht man 21 mm mehr Einbautiefe.		senkrecht zwischen den Verteilereinbausätzen oder als Schottung zum Multimediafeld; mit Kabeldurchgangsloch; Doppelturm UZ04A1 einsetzbar, dadurch mehrere Abdeckungen je Verteilereinbausatz möglich.		zum Schließen der seitlich befindlichen offenen Seitenblenden für eine einfache und saubere Kabelführung; wahlweise: Kabelhalteklammern M7240 (Zubehör)		senkrecht zur Montage von Abdeckungen und Hutschienen univers FW. Für eine zusätzliche Fixierung der FW-Tragschienen kann das Befestigungsset ZZ44SF genutzt werden (Zubehör). Zum Einschnappen und Montage der Abdeckungen sind Turm-Oberteile UZ01A1 und -Unterteile UZ03A1 zu verwenden.
Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis	Best.-Nr.	Preis
UN31TN	130,10 €/St	UM31UK	130,10 €/St	FWU00V3	18,30 €/St	FWU00C3	5,70 €/St	UN03FN	23,50 €/St
UN31/32TN	130,10 €/St / 176,80 €/St	UM31UK	130,10 €/St	FWU00V3	18,30 €/St	FWU00C3	5,70 €/St	UN03FN	23,50 €/St
UN31/32TN	130,10 €/St / 176,80 €/St	UM31UK	130,10 €/St	FWU00V3	18,30 €/St	FWU00C3	5,70 €/St	UN03FN	23,50 €/St
UN41TN	148,70 €/St	UM41UK	148,70 €/St	FWU00V4	20,60 €/St	FWU00C4	7,40 €/St	UN04FN	26,50 €/St
UN41/42TN	148,70 €/St / 206,70 €/St	UM41UK	148,70 €/St	FWU00V4	20,60 €/St	FWU00C4	7,40 €/St	UN04FN	26,50 €/St
UN41/42TN	148,70 €/St / 206,70 €/St	UM41UK	148,70 €/St	FWU00V4	20,60 €/St	FWU00C4	7,40 €/St	UN04FN	26,50 €/St
UN51TN	167,50 €/St	UM51UK	167,50 €/St	FWU00V5	21,20 €/St	FWU00C5	8,40 €/St	UN05FN	30,60 €/St
UN51/52TN	167,50 €/St / 238,40 €/St	UM51UK	167,50 €/St	FWU00V5	21,20 €/St	FWU00C5	8,40 €/St	UN05FN	30,60 €/St
UN51/52TN	167,50 €/St / 238,40 €/St	UM51UK	167,50 €/St	FWU00V5	21,20 €/St	FWU00C5	8,40 €/St	UN05FN	30,60 €/St
UN61TN	186,20 €/St	UM61UK	186,20 €/St	FWU00V6	24,00 €/St	FWU00C6	10,80 €/St	UN06FN	34,40 €/St
UN61/62TN	186,20 €/St / 269,60 €/St	UM61UK	186,20 €/St	FWU00V6	24,00 €/St	FWU00C6	10,80 €/St	UN06FN	34,40 €/St
UN61/62TN	186,20 €/St / 269,60 €/St	UM61UK	186,20 €/St	FWU00V6	24,00 €/St	FWU00C6	10,80 €/St	UN06FN	34,40 €/St
UN71TN	204,50 €/St	UM71UK	204,50 €/St	FWU00V7	28,00 €/St	FWU00C7	11,90 €/St	UN07FN	41,80 €/St
UN71/72TN	204,50 €/St / 301,60 €/St	UM71UK	204,50 €/St	FWU00V7	28,00 €/St	FWU00C7	11,90 €/St	UN07FN	41,80 €/St
UN71/72TN	204,50 €/St / 301,60 €/St	UM71UK	204,50 €/St	FWU00V7	28,00 €/St	FWU00C7	11,90 €/St	UN07FN	41,80 €/St
-		UM81UK	224,90 €/St	-		FWU00C8	13,30 €/St	UN08FN	47,30 €/St


Multimedia-Bestückungspakete

UM00M1

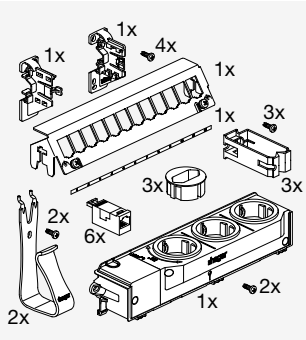


- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen E-dat wie RJ45, LWL
- 3-fach-Steckdose 90° drehbar
- 2 Multimedia-Gerätehalter
- 3 Leitungsklammern
- 6 Patchmodule RJ45
- inkl. Befestigungsmaterial

UM00M2

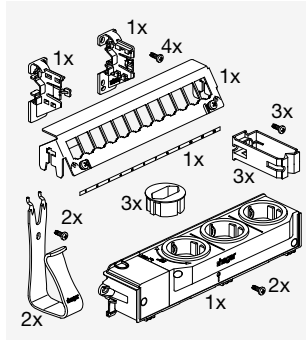


- Patch-Panel zur Aufnahme von 12 Kommunikationsmodulen E-dat wie RJ45, LWL
- 3-fach-Steckdose 90° drehbar
- 2 Multimedia-Gerätehalter
- 3 Leitungsklammern
- ohne Patchmodule
- inkl. Befestigungsmaterial

UM00M3

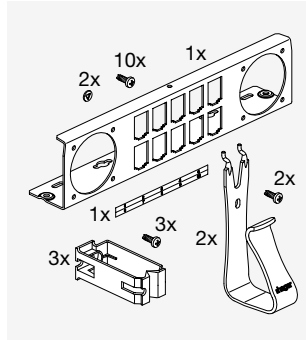


- Patch-Panel zur Aufnahme von 10 Kommunikationsmodulen E-dat wie RJ45, LWL, sowie die Aufnahme für 2 Berker integro Flow Einsätze VZ00HD
- 2 Multimedia-Gerätehalter
- 3 Leitungsklammern
- inkl. Befestigungsmaterial

UM00M4

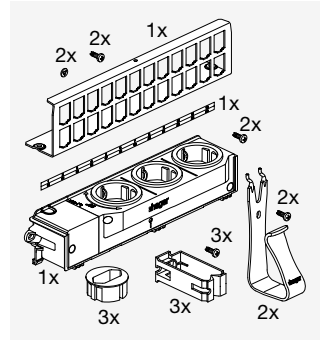

- Patch-Panel zur Aufnahme von 24 Kommunikationsmodulen E-dat wie RJ45, LWL
- 2 Multimedia-Gerätehalter
- 3 Leitungsklammern
- inkl. Befestigungsmaterial
- 3-fach-Steckdose 90° drehbar

Verteilereinbausatz für Multimedia

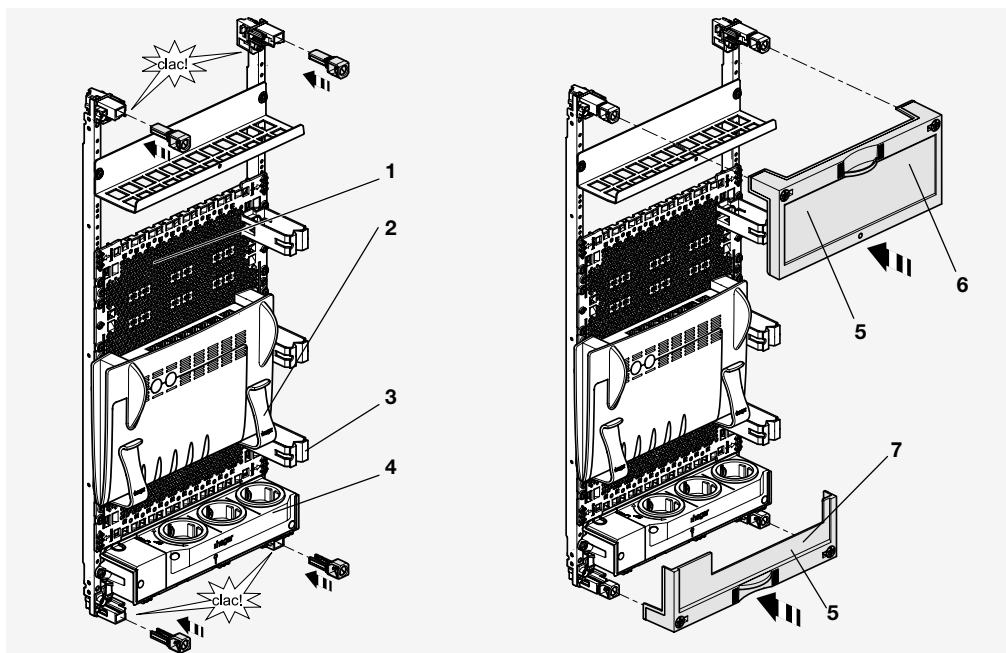

- 1 UM00M0**
Kunststoff-Montageplatte mit Schrauben, als Einzelteil zur Befestigung der Multimedia-Geräte, tiefenverstellbar
- 2 VZ02MM**
2 Multimedia-Gerätehalter aus Kunststoff, weiß, zum Einhängen oder Befestigen an die Montageplatte
- 3 FZ913**
4 Kabelhalter für das geordnete Verlegen von Kabel und Leitungen, verschraubbar
- 4 VZ00AS**
3-fach-Steckdose 90° drehbar
- 5 UM00S1**
2 Berührungsschutzabdeckungen für Patch Panel und 3-fach Steckdose
- 6 UM00S2**
Berührungsschutzabdeckung für Patch Panel
- 7 UM00S3**
Berührungsschutzabdeckung für 3-fach Steckdose


Zubehör Multimedia

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Multimedia Kit, mit 3-fach-Steckdose, 12er-Patch-Panel RJ45, mit 6 Patchmodule Cat6A	UM00M1	275,00 €/St
Multimedia Kit, mit 3-fach-Steckdose, 12er-Patch-Panel RJ45, ohne Patchmodule	UM00M2	207,80 €/St
Multimedia Kit, 10er Patch-Panel RJ45, Geräte- u. Kabelhalter, für 2xSteckdoseneinsätze VZ00HD oder Blinddeckel VZ00HB	UM00M3	92,00 €/St
Multimedia Kit, mit 3 x Steckdose, 24er Patch-Panel RJ45, Geräte- u. Kabelhalter	UM00M4	164,60 €/St
Kunststoff-Montageplatte mit Schrauben, als Einzelteil, Höhe 175mm, Breite 250mm	UM00M0	46,20 €/St
Multimedia-Halter, universal, weiß, 2-fach, Kunststoff für Montageplatte	VZ02MM	19,50 €/Paar
Kabelhalter univers (4 x) mit Befestigungsmaterial	FZ913	9,80 €/St
3-fach-Steckdose 90° drehbar	VZ00AS	115,90 €/St
Berker Integro - Steckdoseneinsatz Schuko mit Euroadapter	VZ00HD	26,70 €/St
Blinddeckel zum Verschließen der Steckdosen-Öffnungen in UM00M3	VZ00HB	2,95 €/St
Abdeckungsset für Multimedia Kit, für Patch-Panel und für 3-fach-Steckdose	UM00S1	61,50 €/St
Abdeckung für Patch-Panel	UM00S2	28,80 €/St
Abdeckung für 3-fach-Steckdose	UM00S3	32,60 €/St
2x Gummibänder zum Befestigen größerer Multimedia-Geräte auf Montageplatte, Länge 20 cm ungedehnt	VZ340	7,40 €/St

Montageanweisungen


ZZ44SF

Befestigungsset zum Verschrauben der univers FW-Tragschienen

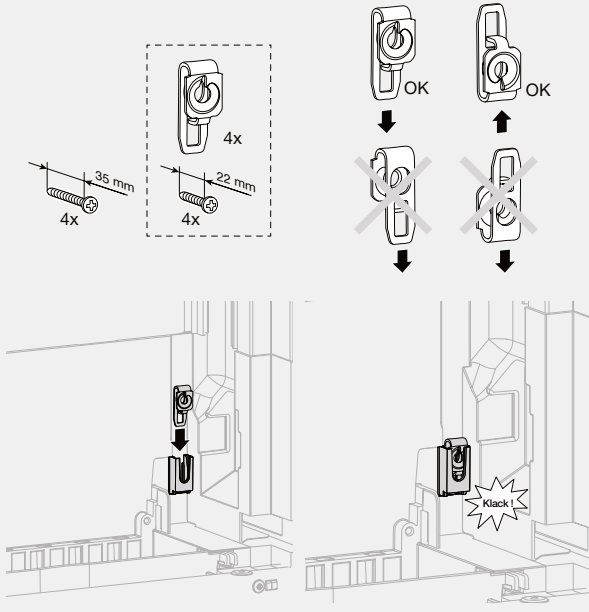


VZ405N

Hohlwandbefestigungsset (4x)

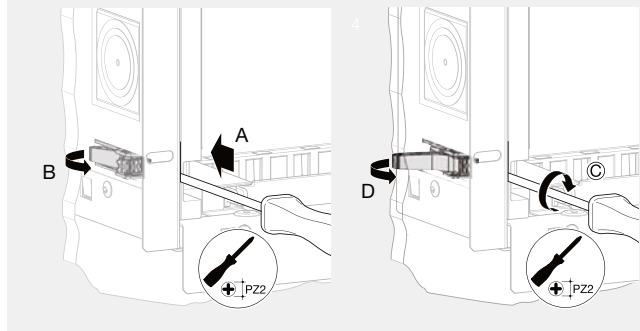


FZ279

Blendrahmenausgleich für Mauerwerke

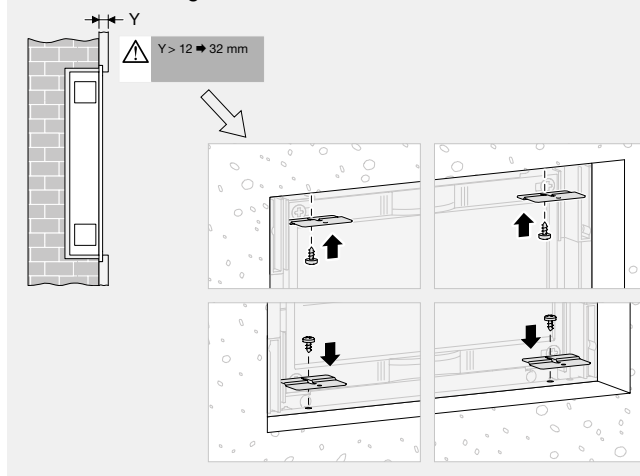


FD00P5

Belüftungseinsatz für Hohlwand zur verbesserten Belüftung an der Seite oben und unten

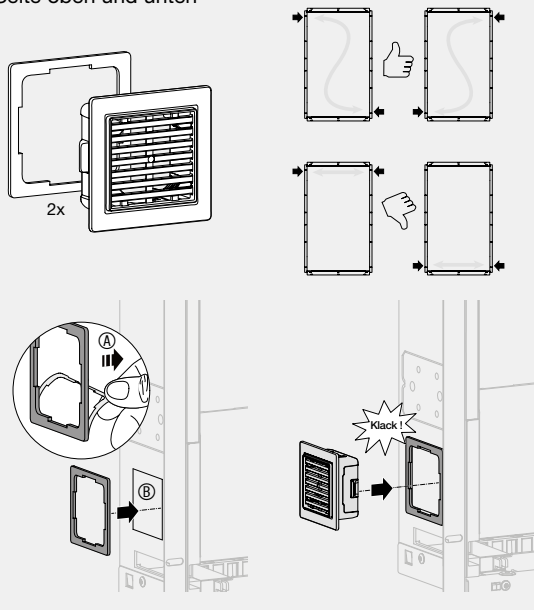

FZ850F (2x)


Kabelzugentlastung aus Metall für eine verstärkte Zugentlastung oben oder unten

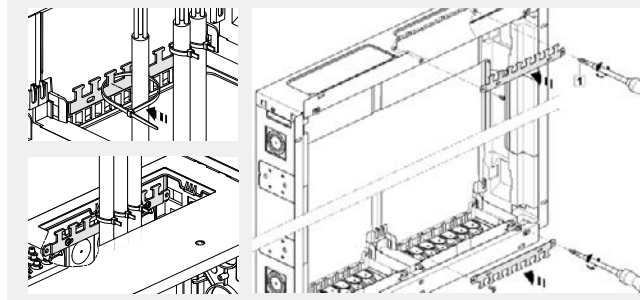

Zubehör Allgemein

Bezeichnung	Best.-Nr.	Preis
Befestigungsset zum Verschrauben der univers FW-Tragschienen	ZZ44SF	4,80 €/Set
Belüftungseinsatz für die Hohlwand, seitlich, (2x)	FD00P5	18,30 €/St
Rundflansch M40 für die Hohlwand, seitlich	FD00P6	23,30 €/St
Hohlwand-Befestigungsset, (4x)	VZ405N	25,70 €/St
Blendrahmenausgleich für Mauerwerke mit Tiefeneinstellung über 12 - max 32 mm	FZ279	12,30 €/St
Kabelzugentlastung aus Metall für die verstärkte Zugentlastung	FZ850F	45,80 €/St
Abschottung, waagrecht zwischen Verteilerfeldern, schnappbar auf Doppelturm	ZZ10H	20,20 €/St
Plantasche DIN A4 Kunststoff zum Einkleben	FZ794	3,80 €/St
Klammer Breite 60mm, zu univers FW	M7240	0,58 €/St
Schrank-Verbinder, horizontal oder vertikal	FWU00F1	44,70 €/St
Turm-Oberteil, universN, niedrig, (100 St.)	UZ01A1	119,20 €/St
Haubenturm, Unterteil, universZ, mit Riegel	UZ03A1	3,05 €/St

Baureihe IP30

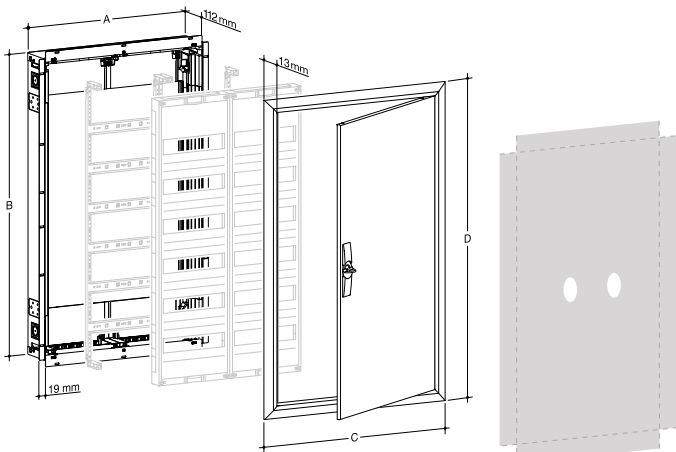

Maße bei Mauer-/Hohlwandnische
A... +5 mm und B... +5 mm

Vollflächiger Putzschutz

	A	B	C	D
FWU31..	310 mm	502 mm	353 mm	553 mm
FWU32..	560 mm	502 mm	603 mm	553 mm
FWU33..	810 mm	502 mm	853 mm	553 mm
FWU41..	310 mm	652 mm	353 mm	703 mm
FWU42..	560 mm	652 mm	603 mm	703 mm
FWU43..	810 mm	652 mm	853 mm	703 mm
FWU51..	310 mm	802 mm	353 mm	853 mm
FWU52..	560 mm	802 mm	603 mm	853 mm
FWU53..	810 mm	802 mm	853 mm	853 mm
FWU61..	310 mm	952 mm	353 mm	1003 mm
FWU62..	560 mm	952 mm	603 mm	1003 mm
FWU63..	810 mm	952 mm	853 mm	1003 mm
FWU71..	310 mm	1102 mm	353 mm	1153 mm
FWU72..	560 mm	1102 mm	603 mm	1153 mm
FWU73..	810 mm	1102 mm	853 mm	1153 mm
FWU81..	310 mm	1252 mm	353 mm	1303 mm

Wandschränke Unterputz

- Bemessungsstrom: für Geräte bis 125 A
- Schutzklasse II (schutzisoliert)
- Schutzart IP30
- Montage Unterputz oder in Hohlwand
- mit Innenausbau univers FW
- Höhe Innenmaß: 450 - 1200 mm
- Breite Innenmaß: 1 - 3-feldig = 250/500/750 mm
- Tiefe Gesamtmaß 112 mm, Einbautiefe 110 mm
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)
- für ortsfeste Innenraumaufstellung
- inklusive vollflächigem Putzschutz
- Glühdrahtprüfung 850°C, Hohlwand geeignet

Bestehend aus:

Mauerkasten

- Stahlblech
- Übereinander und nebeneinander mechanisch verbindbar
- integrierte Mauerbefestigungslasche
- vorbereitet für Hohlwandbefestigungsanker VZ405N

Tür

- Varianten:
 - Stahlblech geschlossen
 - Stahlblech geschlitzt,
 - Stahlblech mit transparentem Einsatz
 - Stahlblech mit Kunststoffeinsatz RAL 9010, geschlossen
 - Stahlblech mit Kunststoffeinsatz RAL 9010, geschlitzt
- RAL 9010, pulverbeschichtet, geschlossen oder geschlitzt
- frontbündig rechts oder links anschlagbar
- ohne Werkzeug demontierbar
- innenliegende justierbare Scharniere
- Öffnungswinkel der Tür 110°
- ab 3-feldig zweitürig
- Schlagfestigkeit: IK07 bei Mediatüren, geschlossen oder geschlitzt und bei transparenten Türen
- IK09 bei Stahlblechtüren

Türverschluss

- Dreipunkt-Stangenverschluss bei Doppeltür
- Serienmäßig mit plombierbarem Türschild FZ598N
- Gegen andere Schließungen austauschbar

Normen und Vorschriften

- geprüft nach VDE 0660 Teil 600, -1, -3
- Maße nach DIN 43870
- Schutzart IP30 nach VDE 0470 Teil 1
- Schutzart IP3X bei offener Tür
- Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2
- Überspannungskategorie III
- Verschmutzungsgrad 3
- schutzisoliert
- AC 230/400V, 50 Hz
- Geräte einbaubar bis 125 A

PE/N-Schnellsteckklammern: quickconnect

bei Komplettschrank pro Feld eingebaut, außer FWU..A, L und N

Kabeleinführungen:

- Leitungseinführungsschieber oben und unten aus Kunststoff zum Einlegen der Kabel von vorne
- Seitliche Leitungseinführung oben und unten bis M40
- 2 rückseitige Leitungseinführungen pro Feldbreite 250 mm im Standard integriert, verschließbar mit Flansch VZ741.

Ausbau eines Multimediafeldes zu einem Schutzklasse II-Schrank

bei Einsatz von nicht doppelt isolierten oder nicht verstärkten Leitungen




	UN0..FN	UZ03A1	UZ01A2	UZ04A1	UZ..1M..	US31A1	US41A1	US51A1
FW3...	1x UN03FN	2x	4x		1x UZ31M5/M6	1x		
FW4...	1x UN04FN	2x	4x		1x UZ41M5/M6		1x	
FW5...	1x UN05FN	2x	4x		1x UZ51M5/M6			1x
FW6...	1x UN06FN	2x	4x	2x	2x UZ31M5/M6	2x		
FW7...	1x UN07FN	2x	4x	2x	1x UZ31M5/M6 1x UZ41M5/M6	1x	1x	

Maße



FW31, 41, 51, 61, 71... FW33,43...

FW52, 62, 72...





FW53, 63, 73...

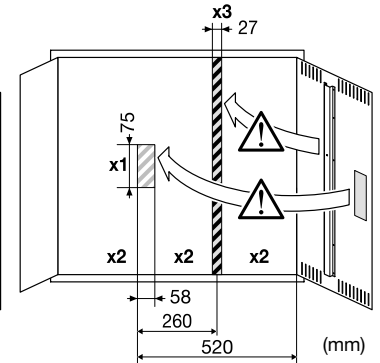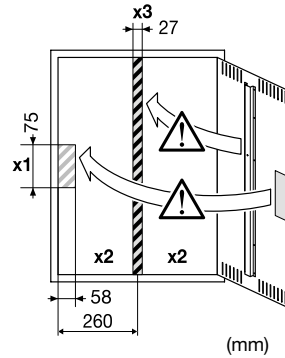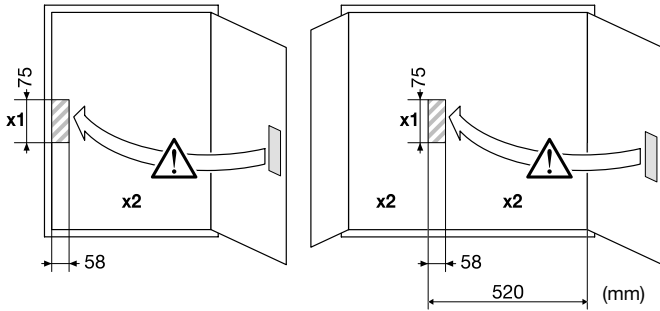



Die Kunststoff-Montageplatte kann auch hinter der Tragschiene montiert werden. Das ermöglicht den Einbau um bis zu 21 mm tiefere Multimediageräte.

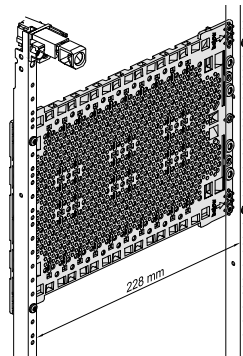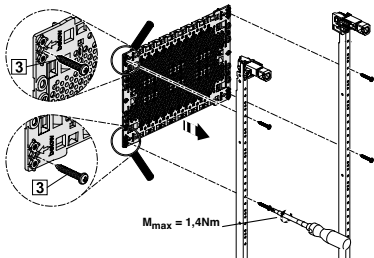

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
FZ598N	8,5	23	31,5

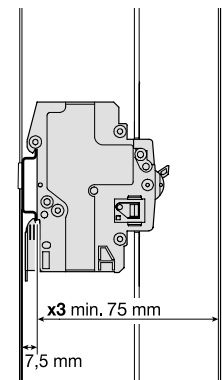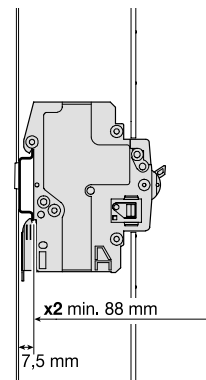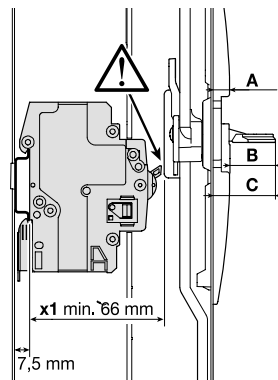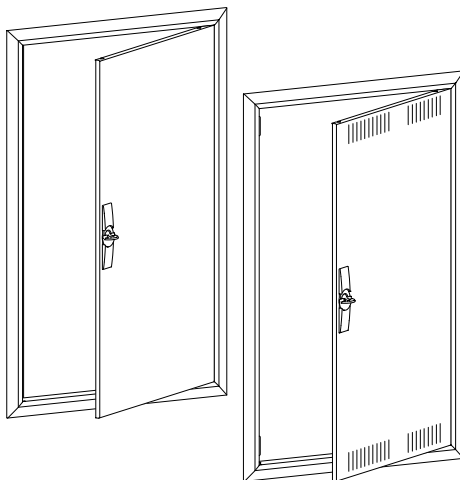

Multimediatur
mit transparentem
oder weißem
Kunststoffeinsatz

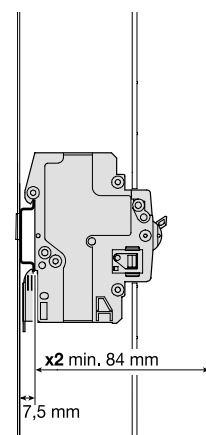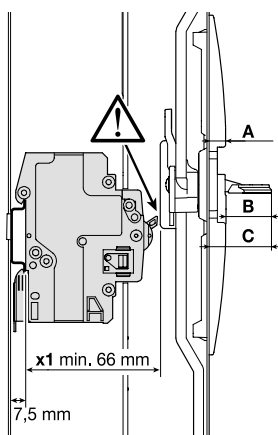

:hager

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel

hager.de

:hager

B.
Berker

ELCOM.