

- (FR) Double alimentation + contrôleur + commutateur motorisé
- (EN) Double power supply + controller + motorised changeover switch
- (DE) Dual-Netzteil + Steuerungsgerät + Automatischer Motorumschalter
- (ZH) 双电源模块 + 控制器 + 电动转换开关使用说明


6H5106d

HZI812

Caractéristiques techniques / Technical characteristics / Technische Daten / 技术参数

U Nominal/ 额定电压	230 Vac
U maximal/ 最大值	288 Vac
U minimal/ 最小值	180 Vac
F / 频率	45/65 Hz
Power / 功率	16VA maximum / 最大 (3.15 AT)
IEC / 类别	61010-1
CAT / 类别	III
Connexion / Connection / Anschluss / 接线能力	6 mm ² max. / 最大
Couple serrage maxn / Max tightening torque / Max. Drehmoment / 最大紧固力矩	0.8 N.m
Type de tournevis / Screwdriver type / Schraubendreher / 螺丝刀类型	ø 5.5 mm

Raccordements / Connections / Verbindungen / 接线图

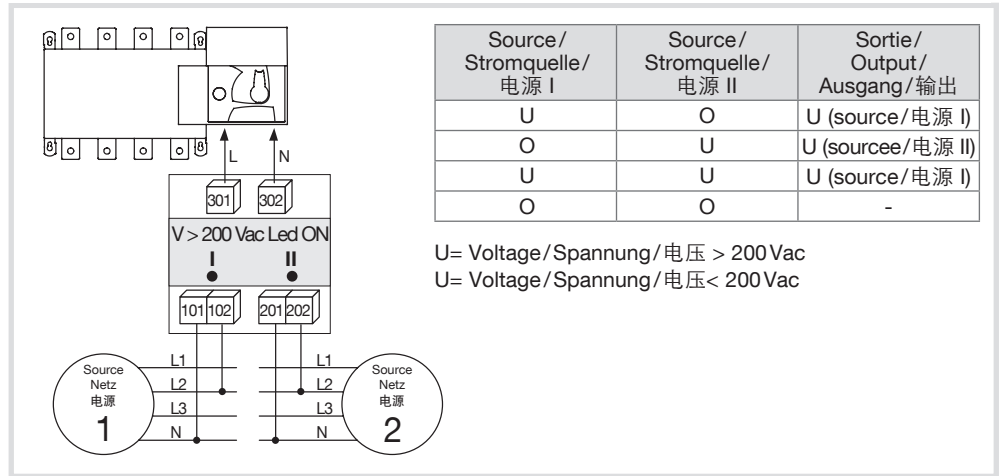

Edition 03/16 - IS 533 692 D / RECTO / S blanc offset quadri 80g/m²

Exemple: commutateur motorisé + contrôleur + double alimentation / Example: motorised changeover switch + contrôleur + double power supply / Beispiel: Dual-Netzteil + Steuerungsgerät + Automatischer Motorumschalter / 例: 电动转换开关 + 控制器 + 双电源模块

