

(ZH)



- 设备只能由电工安装人员根据国家现行安装标准进行安装。
- 如果内部保险丝触发，说明设备发生故障或安装存在问题。
- 这种情况下，需要更换产品。

安装建议

1. 根据说明和极性，将模块连接到 230 V~ 电源和负载。



2. 绿色指示灯 1 亮起说明运行正常 (24 V=)。

绿色指示灯 1 熄灭说明：

- 无 230 V~ 电源电压
- 输入保险丝已触发
- 输出处出现问题。

技术参数

电源电压	230 V~ ±15%
频率	50 - 60 Hz
内部输入熔断保险丝 (设备保护)	1.6 A
输出电压	24 V= ±3% 安全特低电压
输出电流	0...2.5 A
最大输出电流	2.5 A
空载能耗	0.3 W
最大耗散功率 (过载情况)	70 W
额定功率	60 W
规格	4 ■ / 高x长x深: 71x93x68
防护等级	IP20
运行温度	-25 °C ➔ +70 °C
储存温度	-40 °C ➔ +85 °C
效率	> 91 %
连接 (输入和输出)	
柔性电缆	0.75 mm ² ➔ 2.5 mm ²
刚性电缆	1 mm ² ➔ 2.5 mm ²

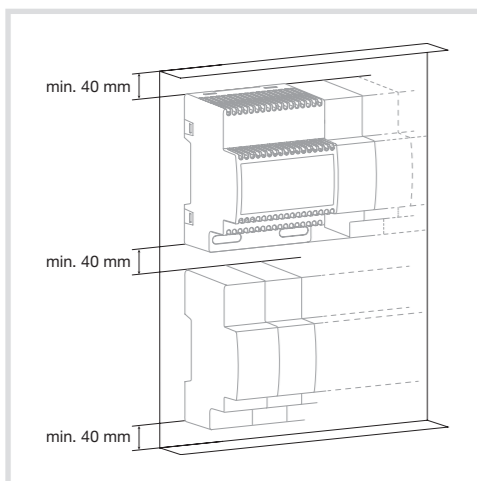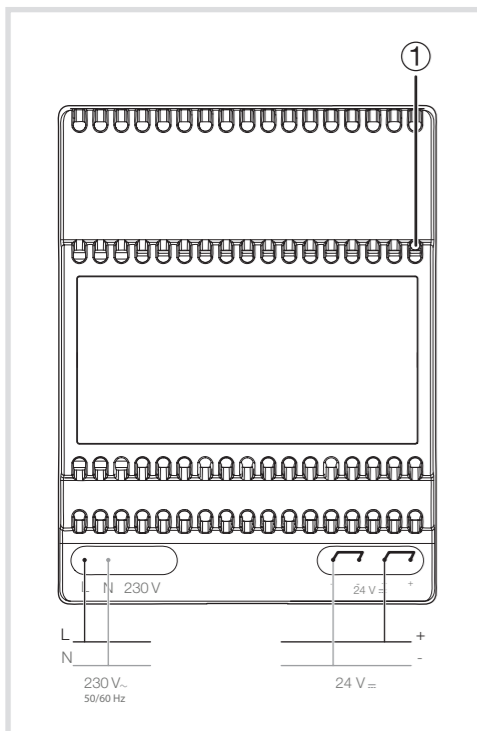

(EN)	This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present
(FR)	Cet équipement n'est pas adapté pour une utilisation dans des endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents
(DE)	Diese Ausrüstung ist nicht für Standorte geeignet, an denen sich Kinder aufhalten können
(PL)	To wyposażenie nie nadaje się do eksploatacji w miejscach, w których mogą przebywać dzieci
(PT)	Este equipamento não é adequado para utilização em locais onde a presença de crianças seja provável
(ES)	Este equipo no es apto para su uso en lugares con posible presencia de niños
(NL)	Deze uitrustingen is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar kinderen aanwezig kunnen zijn
(SV)	Denna utrustning är inte lämplig för användning på platser där barn troligen är närvarande
(ZH)	此设备不适用于可能有儿童出现的场所