


- FR
- EN
- DE
- IT
- ES
- EL

6LE005184C

WXF25x gallery

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Συναρμολόγηση

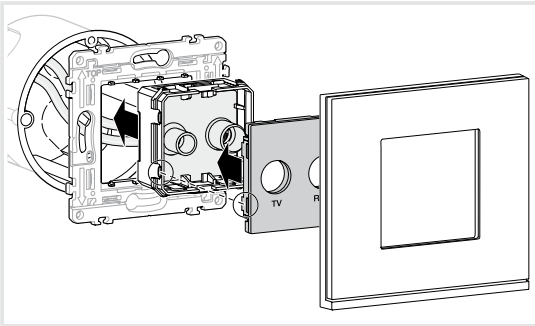


TV TV +FM		
	WXF250	WXF251
	WXF253	WXF254

Caractéristiques techniques FR	Technical specifications EN	Technische Daten DE
<ul style="list-style-type: none"> • Impédance : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Mâle - FM: Femelle - SAT: Type "F" • Normes : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedance : 75 Ω • Connection : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Male - FM: Female - SAT: Type "F" • Standards : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedanz : 75 Ω • Anschluss : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Stecker - FM: Buchse - SAT: Type "F" • Normen : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125
Caratteristiche tecniche IT	Especificaciones técnicas ES	Τεχνικές Προδιαγραφές EL
<ul style="list-style-type: none"> • Impedenza : 75 Ω • Raccordo : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM: Femmina - SAT: Tipo "F" • Norme : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia : 75 Ω • Conexión : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM: Fêmea - SAT: Tipo "F" • Normas : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	<ul style="list-style-type: none"> • Αντίσταση : 75 Ω • Σύνδεση : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Αρσενικό - FM: Θηλυκό - SAT: Τύπου F • Πρότυπα : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125


Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Συναρμολόγηση

	Ref.	Type.	dB	mA	DC	Back voice	Band 1	FM Band	VHF	UHF	SAT
					MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	
	WXF250	Prise directe / Direct socket Enddose / Presa diretta / Toma directa / Πρίζα απλή	< 1 dB	500 mA		4 - 30	47 - 68	87,5 - 108	120 - 470	470 - 862	950 - 2400
	WXF251	Prise passage / Throughpass socket / Durchgangsdose / Presa passante / Toma de paso / Πρίζα διέλευσης	< 10 dB								
	WXF253	Prise directe / Direct socket / Enddose / Presa directa / Toma directa / Πρίζα απλή	< 1 dB	500 mA							
	WXF254	Prise passage / Throughpass socket Durchgangsdose / Presa passante / Toma de paso / Πρίζα διέλευσης	< 10 dB								
	WXF256	Prise 1 entrée / Socket 1 input / Dose 1 Eingang / Presa 1 entrada / Toma 1 entrada / Απλή, 1 εισόδου		SAT 500 mA							
	WXF257	Prise 2 entrées / Socket 2 inputs / Dose 2 Eingänge / Presa 2 entrate / Toma 2 entradas / Απλή 2 εισόδων		SAT 500 mA							
	WXF258	Prise directe / Direct socket Enddose / Presa directa / Toma directa / Πρίζα απλή	< 1 dB	500 mA							
	WXF259	Prise directe double type F / Double direct socket type F / Doppelt Enddose Typ F / Presa diretta doppia tipo (F) / Doble enchufe directo tipo F / Διπλή πρίζα τύπου F	< 4 dB								


Coaxial / Coaxial / Koaxial / Coassiale / Coaxial / Ομοαξονικός

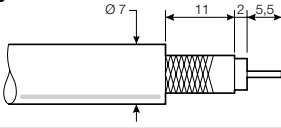


TV + FM +SAT

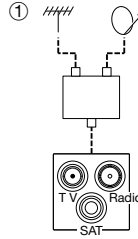





WXF256

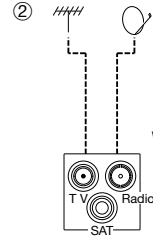




WXF257

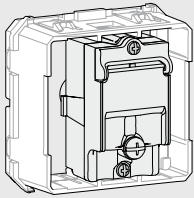


WXF250, WXF259

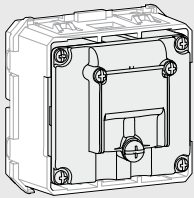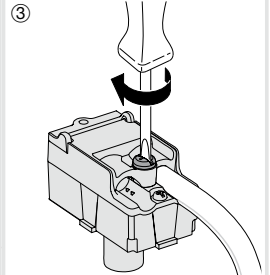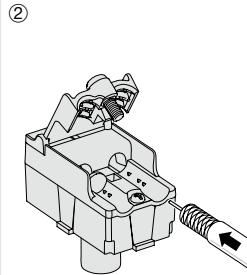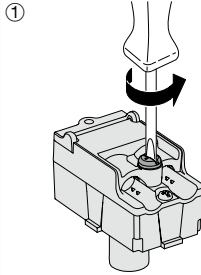

WXF251, WXF253,
WXF254
WXF256, WXF257

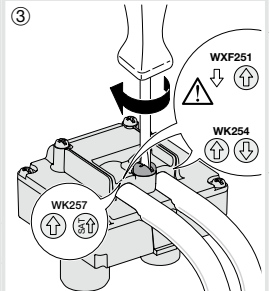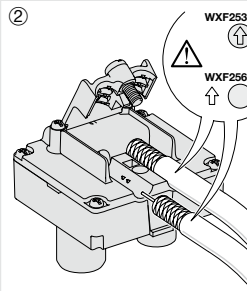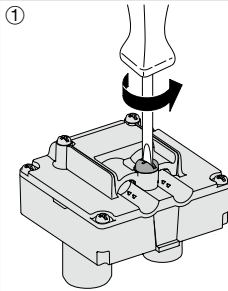

75 Ω

 

WXF251, WXF254

