


Reservkraftsomkopplare HIM	HIM302	HIM304	HIM306	HIM308	HIM310	HIM312	
	HIM402	HIM404	HIM406	HIM408	HIM410	HIM412	
Märkström (In)	20A	40A	63A	80A	100A	125A	
Norm	IEC 60 947-3			EN 60947-3			
Antal Poler	3P - 4P						
Termisk märkström Ith (40°C)	20	40	63	80	100	125	A
Kortslutningsström med säkring gL/gG	50						kA
Märkspänning AC (Ue)	380/415						Vac
Isolationsmärkspänning (Ui)	800						V
Max anslutningsarea	16		35		70		mm ²
Frekvens	50						Hz
Stötspänningshållfastighet (Uimp)	8						kV
Korttidsström 1s (Icw)	2,5						KA/1s
Kortslutningsström (KA)	50			50	50	25	KA
Antal mekaniska omkopplingar	100000						
Antal elektriska omkopplingar	1500						
Ättningsmoment min / max	2/2,2			3,5/3,85	4		Nm
Anslutningstyp	tunnel						
Märkström vid AC-21A (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22A (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-23A (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-21A (500VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22A (500VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-23A (500VAC)	20	25	63	63	80	100	A
Märkström vid AC-21A (690VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22A (690VAC)	20	32	40	63	80	100	A
Märkström vid AC-23A (690VAC)	20	25	40	40	63	63	A
Märkström vid AC-21B (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22B (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-23B (415VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-21B (500VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22B (500VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-23B (500VAC)	20	25	63	63	80	100	A
Märkström vid AC-21B (690VAC)	20	40	63	80	100	125	A
Märkström vid AC-22B (690VAC)	20	40	63	80	80	100	A
Märkström vid AC-23B (690VAC)	20	25	40	40	63	63	A




Mått: HIM

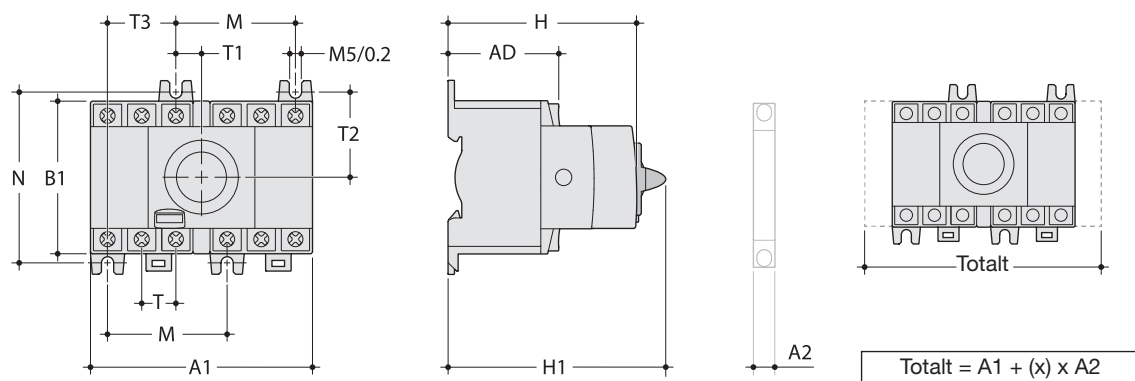


REF	(x) max
HIM 302	4
HIM 304	
HIM 306	
HIM 308	
HIM 402	2
HIM 404	
HIM 406	
HIM 408	

	A mm	A1 mm	A2 mm	B mm	AD mm	B1 mm	C mm	H mm	H1 mm	N mm	M mm	T mm	T1 mm	T2 mm	T3 mm
HIM 302/304	140	97,5	8,8	147	48,5	68	110	84	93,5	75	52,5	15	11,25	37,5	30
HIM 402/404	140	127,5		147		68				75		15	11,25	37,5	30
HIM 306/308	170	105		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35
HIM 406/408	170	140		199		76				85		17,5	8,75	42,5	35

Omkopplare med vridhandtag HI403R, HI406R

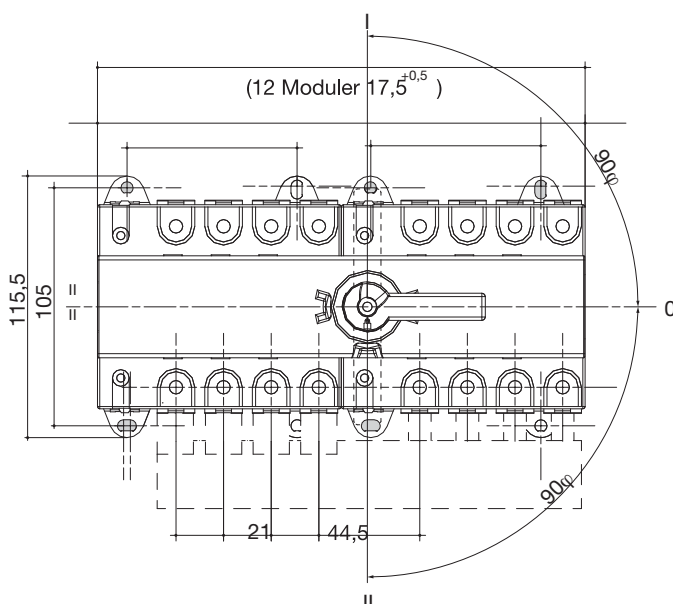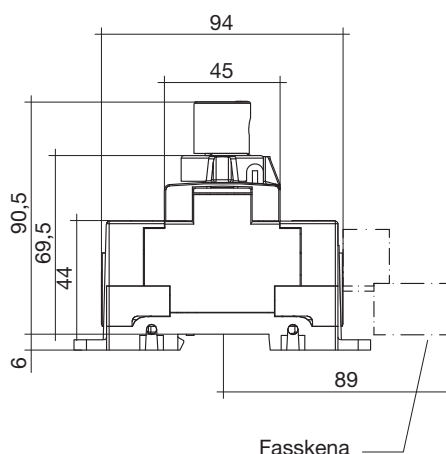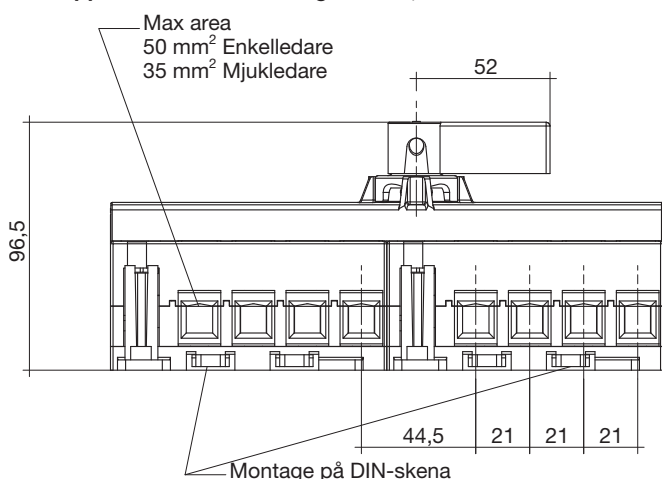

Mått för dörrhandtagsmontering

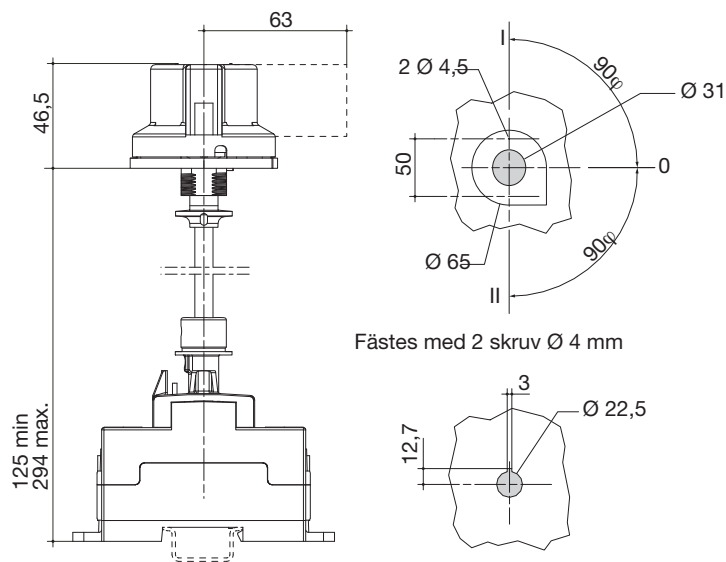

Montage:

