


Tekniska data

Norm, godkännanden	VDE 0664, del 2
Märkström	6, 10, 16, 20 A
Märkfelström	I_N 10 mA, 30 mA
Märkspänning	230 V~
Frekvens	50 / 60 Hz
Utlösningsskäraktäristik överlast / kortslutning *	B/C VDE 0664, del 2
Brytförmåga	6 kA
Strömbegränsningsklass	3
Stötströmsäker	250 A (8/20)
Anslutningar	mjukledare 16 mm ² enkelledare 25 mm ²
Poltal	2 (1-polig dvärgbrytare)
Omgivningstemperatur	-25°C till 40°C
Lagringstemperatur	-25°C till +80°C
Åtdragningsmoment	2,8 Nm

* Utlösningsskäraktäristik - personskyddsautomat se utlösningsskurvor B/C

Den platsbesparande (2 moduler) personskyddsautomaten används med fördel till person och kortslutningsskydd av 1-fas uttagsgrupper.

Fasskeneanslutningen ger möjlighet att ansluta fler personskyddsautomater på samma DIN-skena.

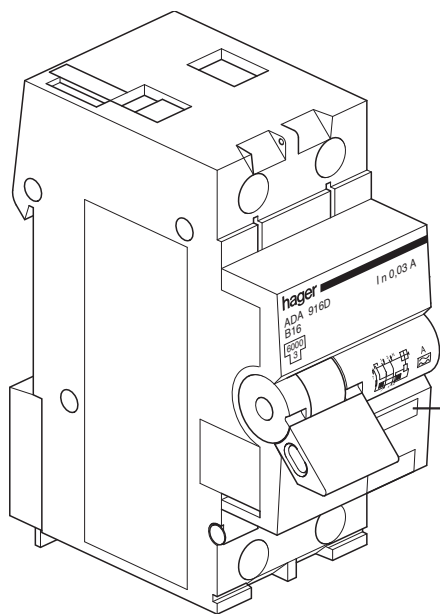


Personskyddsautomat

Personskyddsautomater är ett 1-poligt skydd med 2-polig brytning. Den är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare.

En allpolig och säker brytning vid:


- Jordfelsström i anläggningen
- Överlast
- Kortslutning

Elektrisk anslutning

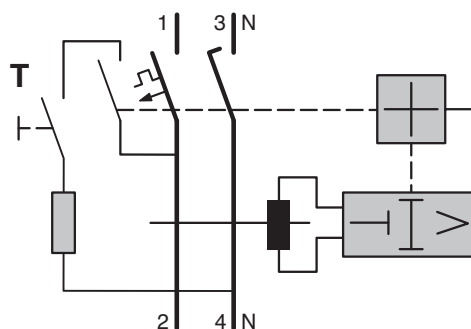

Mått

Personskyddsautomat

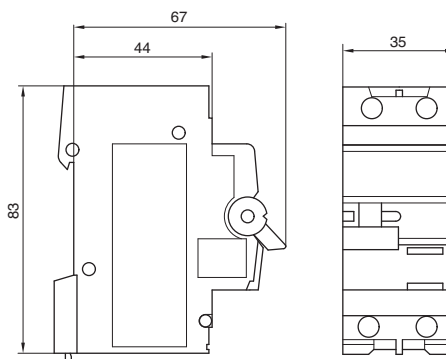

Jordfelssindikering
Vid jordfel indikeras det gult i fönstret