

Verdrahtungskanalreihe BA7A



Abb. 1: BA7A80080



- Prüfung nach EN 50085-2-3
- Bodenlochung nach EN 50085
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Anwendungstemperatur: - 5°C bis + 60°
- UL listed File-Nr.: E48414 (all colors)
- CSA listed File-Nr.: 22009

Unterteil+Oberteil			
Referenz	Höhe	Breite	Länge
BA7A25025	25 mm	25 mm	2000 mm
BA7A25040	25 mm	40 mm	2000 mm
BA7A25080	25 mm	80 mm	2000 mm
BA7A40025	40 mm	25 mm	2000 mm
BA7A40030	40 mm	30 mm	2000 mm
BA7A40040	40 mm	40 mm	2000 mm
BA7A40060	40 mm	60 mm	2000 mm
BA7A40080	40 mm	80 mm	2000 mm
BA7A40100	40 mm	100 mm	2000 mm
BA7A60025	60 mm	25 mm	2000 mm
BA7A60030	60 mm	30 mm	2000 mm
BA7A60040	60 mm	40 mm	2000 mm
BA7A60060	60 mm	60 mm	2000 mm
BA7A60080	60 mm	80 mm	2000 mm
BA7A60100	60 mm	100 mm	2000 mm
BA7A60120	60 mm	120mm	2000 mm
BA7A80025	80 mm	25 mm	2000 mm
BA7A80030	80 mm	30 mm	2000 mm
BA7A80040	80 mm	40 mm	2000 mm
BA7A80060	80 mm	60 mm	2000 mm
BA7A80080	80 mm	80 mm	2000 mm
BA7A80100	80 mm	100 mm	2000 mm
BA7A80120	80 mm	120 mm	2000 mm
BA7A100030	100 mm	30 mm	2000 mm
BA7A100040	100 mm	40 mm	2000 mm
BA7A100060	100 mm	60 mm	2000 mm
BA7A100080	100 mm	80 mm	2000 mm
BA7A100100	100 mm	100 mm	2000 mm

Oberteil		
Referenz	Breite	Länge
BA70252K	25 mm	2000 mm
BA70402K	40 mm	2000 mm
BA70802K	80 mm	2000 mm
BA70252	25 mm	2000 mm
BA70302	30 mm	2000 mm
BA70402	40 mm	2000 mm
BA70602	60 mm	2000 mm
BA70802	80 mm	2000 mm
BA71002	100 mm	2000 mm
BA71202	120 mm	2000 mm

für BA7A25025

für BA7A25040

für BA7A25080



Abb. 2: BA7A60060

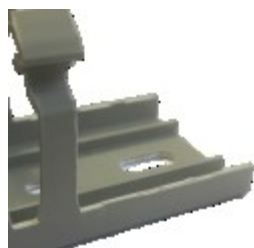


Abb.3: BA70602



Abb. 4: BA7CLIP

Drathalteklammer
BA7CLIP für alle Breiten




Steg ausbrechbar ohne
Werkzeug bis erste
Ausbrechnut




Ausbrechen bis zum
Boden mit Werkzeug




Weichkomponente für zusätzl.
Rutschsicherung insb. bei
Umgebungsvibrationen

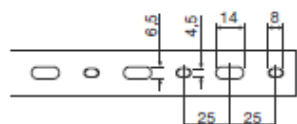


for duct width 25 mm

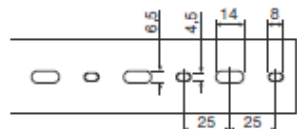


for duct width 40 mm

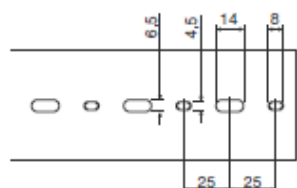


for duct width 60 mm

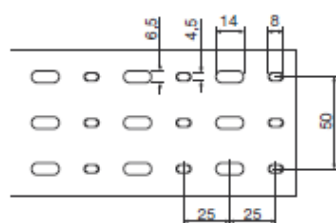

for duct width 80 mm

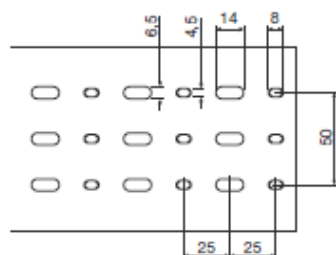


for duct width 100 mm

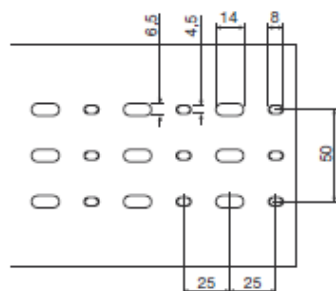


for duct width 120 mm



 
for duct height 25 mm




for duct height 40 mm

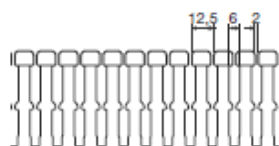

for duct height 60 mm

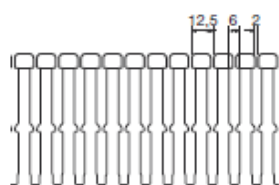

for duct height 80 mm

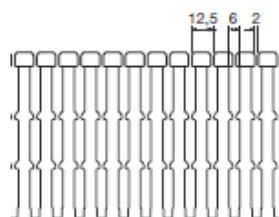

for duct height 100 mm

