

Verdrahtungskanalreihe LKG

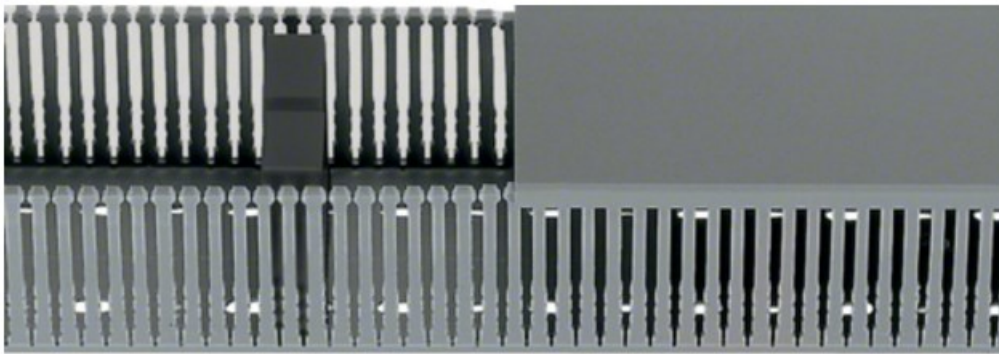


Abb. 1: LKG3702507030B



- Geprüft nach EN 50085-2-3
- Verdrahtungskanalabmessungen nach DIN 43659
- Bodenlochung nach EN 50085
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Temperaturbeständig: - 25°C bis + 60°
- CSA gellistet File-Nr.: 22009

Unterteil+Oberteil			
Referenz	Höhe	Breite	Länge
LKG3702507030B	37 mm	25 mm	2000 mm
LKG3703707030B	37 mm	35 mm	2000 mm
LKG3705007030B	37 mm	50 mm	2000 mm
LKG3707507030B	37 mm	75 mm	2000 mm
LKG3710007030B	37 mm	100 mm	2000 mm
LKG5003707030B	50 mm	35 mm	2000 mm
LKG5005007030B	50 mm	50 mm	2000 mm
LKG5007507030B	50 mm	75 mm	2000 mm
LKG5010007030B	50 mm	100 mm	2000 mm
LKG5012507030B	50 mm	125 mm	2000 mm
LKG5014007030B	50 mm	140 mm	2000 mm
LKG7505007030B	75 mm	50 mm	2000 mm
LKG7507507030B	75 mm	75 mm	2000 mm
LKG7510007030B	75 mm	100 mm	2000 mm
LKG7512507030B	100 mm	50 mm	2000 mm

Oberteil		
Referenz	Breite	Länge
LK3702527030	25 mm	2000 mm
LK3703727030	35 mm	2000 mm
LK3705027030	50 mm	2000 mm
LK3707527030	75 mm	2000 mm
LK3710027030	100 mm	2000 mm
LK5012527030	125 mm	2000 mm
LK5014027030	140 mm	2000 mm

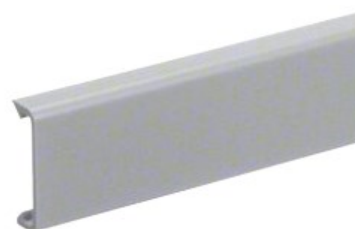


Abb.2: LK3707527030

Abschlussplatte	
Referenz	Zubehör zu
LK3702547030	LKG3702507030B
LK3703747030	LKG3703707030B
LK3705047030	LKG3705007030B
LK3707547030	LKG3707507030B
LK5003747030	LKG5003707030B
LK5005047030	LKG5005007030B
LK5007547030	LKG5007507030B
LK5010047030	LKG5010007030B
LK5012547030	LKG5012507030B
LK5014047030	LKG5014007030B
LK7505047030	LKG7505007030B
LK7507547030	LKG7507507030B
LK7510047030	LKG7510007030B
LK7512547030	LKG7512507030B


Drahthalteklammer	
Referenz	Zubehör zu
LK370503	LKG3705007030B
LK370753	LKG3707507030B
LK500503	LKG5005007030B
LK500753	LKG5007507030B
LK501003	LKG5010007030B
LK501253	LKG5012507030B
LK501403	LKG5014007030B
LK750503	LKG7505007030B
LK750753	LKG7507507030B
LK751003	LKG7510007030B
LK751253	LKG7512507030B




Abb.3: LK750753



 
Abb.4: LK7507547030




for duct width 25 mm

 


for duct width 37 mm

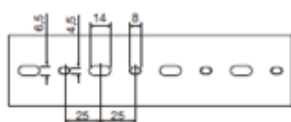


for duct width 50 mm

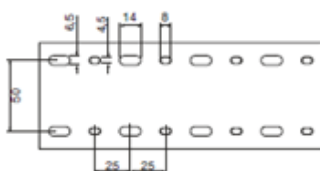


for duct width 75 mm

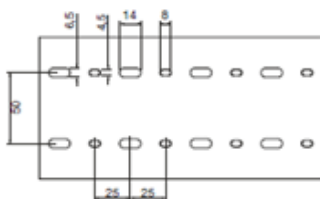

for duct width 100 mm

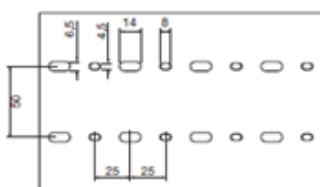


for duct width 125 mm

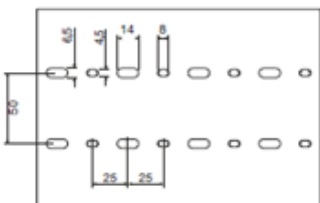


for duct width 140 mm



for duct height 25 mm

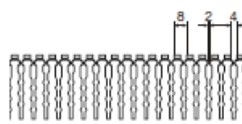

for duct height 50 mm

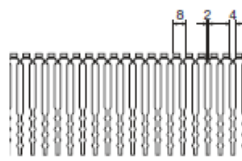

for duct height 75 mm

