

- (GB) Ceiling speaker
- (DE) Deckenlautsprecher
- (FR) Haut-parleur de plafond
- (NL) Plafondluidspreker



Do not connect the speaker to 230 V or 12 V !


Lautsprecher nicht an 230 V bzw an 12 V anschliessen !

Ne pas connecter le haut-parleur au 230 V ou au 12 V !

De luidspreker niet aansluiten aan 230 V of 12 V !


6W 5053.a

WUZ671, WUZ672

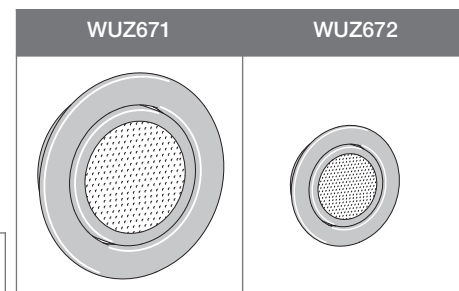

Technical characteristics	Technische Daten	Spécifications techniques	Technische karakteristieken		
Ceiling cut-out	Deckenausschnitt assägen	Diamètre de perçage	Boordiameter	Ø 116 mm	Ø 68 mm
Music power	Musikbelastbarkeit	Puissance nominale	Nominale stroom	6/8 W	3/4 W
Impedance	Impedanz	Impédance	Impedantie	8 Ohms	20 Ohms
Sound pressure level 1W / 1m at rated output	Schalldruckpegel 1W / 1m bei Nennleistung	Niveau sonore 1W / 1m à puissance nominale	Geluidsniveau 1W / 1m met nominale stroom	87 dB 95 dB	82 dB 87 dB
Frequency range	Übertragungsbereich	Plage de fréquence	Frequentiebereik	180 - 21000 Hz	200 - 16000 Hz
Transmission angle (-6 dB) at 1/4/8 kHz	Abstrahlwinkel -6 dB) bei 1/4/8 kHz	Angle de transmission (-6 dB) à 1/4/8 kHz	Transmissiehoek (-6 dB) tot 1/4/8 kHz	180° / 130° / 80°	180° / 120° / 140°

Connection of speakers / Lautsprecheranschluss /
Raccordement des haut-parleurs / Aansluiting van de luidsprekers

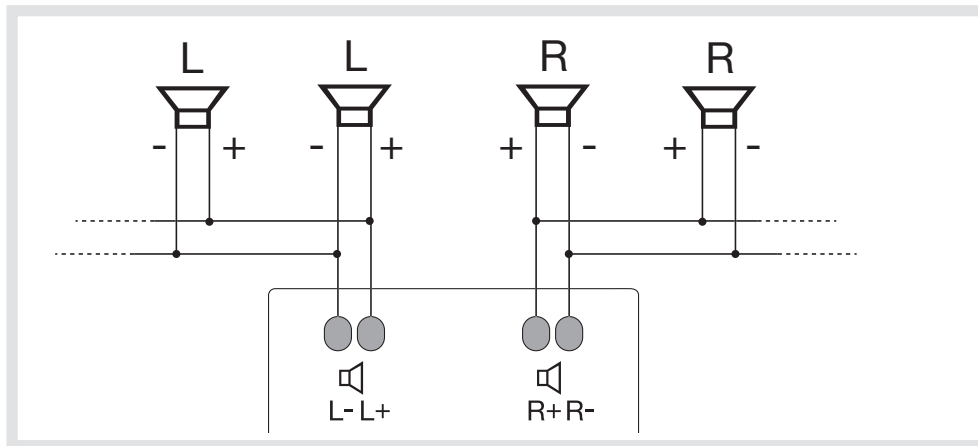

Color of wires / Leitungsfarbe /
Couleur des cables /
Kleur van de kabels

	WUZ671	WUZ672
+	red rot rouge rood	white weiß blanc wit
-	red and white rot und weiß rouge et blanc rood en wit	black schwartz noir zwart

	WUZ671	WUZ672
Max. number of speakers Max. Lautsprecheranzahl Nombre max. de haut-parleurs pouvant être raccordés à la radio Aantal luidsprekers aan te sluiten aan de radio	2 x 2	2 x 5