

Montagetipp: Kabelanschlusskasten KH00 DIN 43627, 1 x 3NH00

Baureihe K3 und K4

Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)

Baureihe K3: 245 x 415 x 137

Baureihe K4: 244 x 400 x 144

Klemmen

Zugang: V-Klemmen 6-95 mm² / max. 15 Nm




Abgang: Flach-Stahlrahmenklemmen 6-70mm² / max. 10 Nm



Bei sektorförmigen Leitern (70mm²) muss das Kabel ausgedreht werden.

Befestigungsarten

4-Punkt- Innenbefestigung	3-Punkt- Außenbefestigung		2-Punkt- Innenbefestigung
K3 und K4	K3	K4	K3 und K4

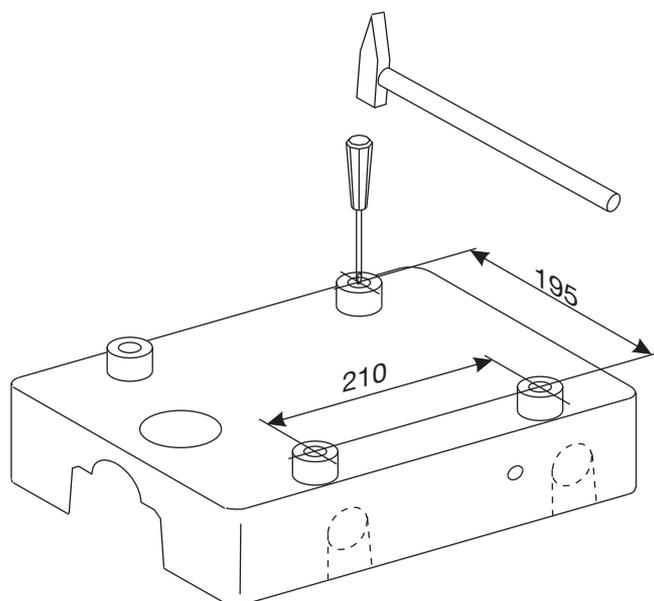

Vorprägungen für Seitenschieber:
Die Stege bei Bedarf durchsägen
oder durchschneiden.

