


Sevvo expert ICTA 3422

gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 63 avec et sans tire-fil


Gaines Sevvo expert ICTA 3422

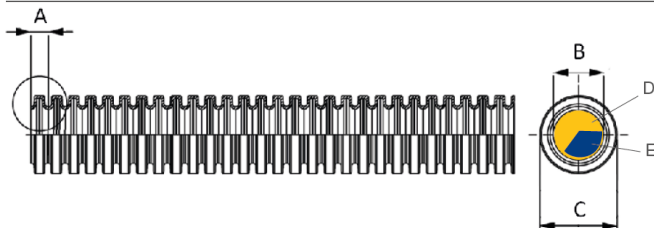

	A	B	C	D	E*	
	Pas	Ø interne	Ø externe	Section globale	Section utile préconisée	Rayon de courbure
Diamètre	mm	mm	mm	mm ²	mm ²	mm
Ø16	3,5	10,4	16	84,9	28,3	48
Ø20	3,7	13,7	20	147,3	49,1	60
Ø25	3,9	18,3	25	262,9	87,6	75
Ø32	4,6	23,6	32	437,2	145,7	96
Ø40	5,6	32	40	803,8	267,9	160
Ø50	5,1	40	50	1256,0	418,7	200
Ø63	6,2	52	63	2122,6	707,5	252


*1/3 de la section intérieur, tel qu'indiqué dans la norme NF C15-100

Couronnes Sevvo expert ICTA 3422

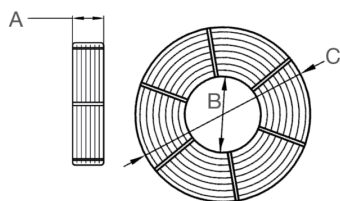

	Colisage	A	B	C		
		Hauteur	Diamètre interne	Diamètre externe	Poids avec tire-fil	Poids sans tire-fil
Diamètre	mm	mm	mm	mm	kg	kg
Ø16	100	140	240	550	4,9	4,5
Ø20	100	180	240	570	6,8	6,4
Ø25	100	255	240	570	8,8	8,4
Ø32	50	250	220	600	6,4	6,2
Ø40	50	265	250	685	8,45	8,25
Ø50	50	275	275	810	12,7	12,5
Ø63	25	285	290	750	7,325	7,225

Palettes Sevvo expert ICTA 3422

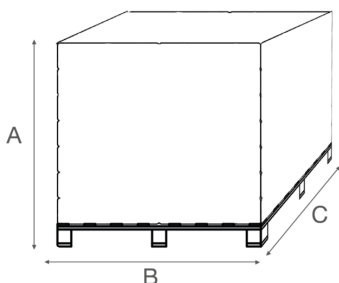


	Quantité	A	B	C		
		Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids avec tire-fil	Poids sans tire-fil
Diamètre	m	mm	mm	mm	kg	kg
Ø16	2800	1102	1100	1200	148,2	137,0
Ø20	2400	1202	1140	1200	174,2	164,6
Ø25	1600	1142	1140	1200	151,8	145,4
Ø32	800	1122	1200	1200	113,4	110,2
Ø40	400	1182	1169	1200	78,6	77,0

Sevvo expert ICTA 3422


gaines ICTA 3422 diamètres 16 à 63 avec et sans tire-fil

Bagues de repérage

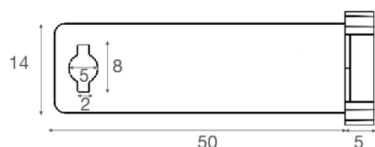


	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce
Diamètre			
Ø16	B29416	20	100
Ø20	B29420	20	100
Ø25	B29425	12	60

Bouchons RT2012

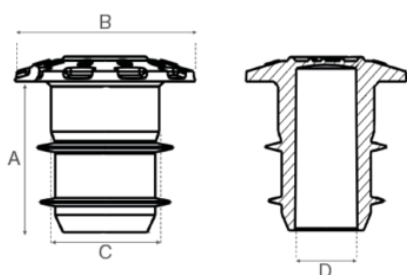


	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C	D
Diamètre				mm	mm	mm	mm
Ø16	B29316	20	100	15	18	10,8	7
Ø20	B29320	20	100	16	22	14,1	9
Ø25	B29325	12	60	16	27	18,7	14
Ø32	B29332	10	40	20	34	24,0	19
Ø40	B29340	10	20	24	42	32,4	24

Manchons ouverts

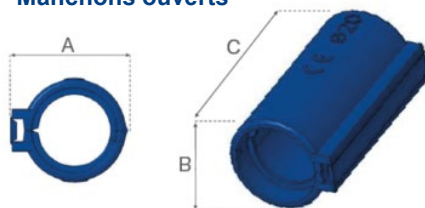


	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A Encombrement max. mm	B Diamètre fermé mm	C Longueur mm
Diamètre						
Ø16	B29316	10	50	23,3	20,5	48
Ø20	B29320	10	40	27,3	24,5	50
Ø25	B29325	10	30	31,2	29,5	52
Ø32	B29332	10	20	39,2	36,5	55

Manchons fermés

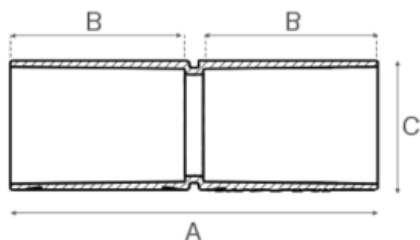

	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C
Diamètre				mm	mm	mm
Ø16	B29116	10	50	80	38	18,7
Ø20	B29120	10	50	80	38	22,7
Ø25	B29125	10	40	80	38	28,0
Ø32	B29132	10	20	102	48	35,5
Ø40	B29140	1	10	100	47	44,0

Réducteurs

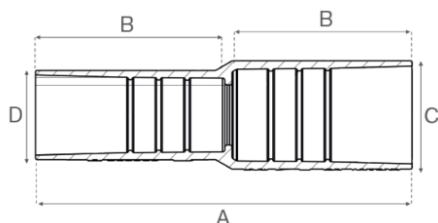

	Référence	Colisage sachet pce	Colisage carton pce	A	B	C	D
Diamètre				mm	mm	mm	mm
Ø20	B29620 ⁽¹⁾	5	10	79,5	38	22,7	18,7
Ø25	B29625 ⁽²⁾	5	10	81,6	38	28,0	22,7

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20