




DE

WH39968...Z
Leuchtpatrone

Beleuchtung Schalter/Taster und Kleinkombinationen


Alle Schalter/Taster und Kleinkombinationen können mit verschiedenen LEDs bestückt werden.

Schalter/Taster

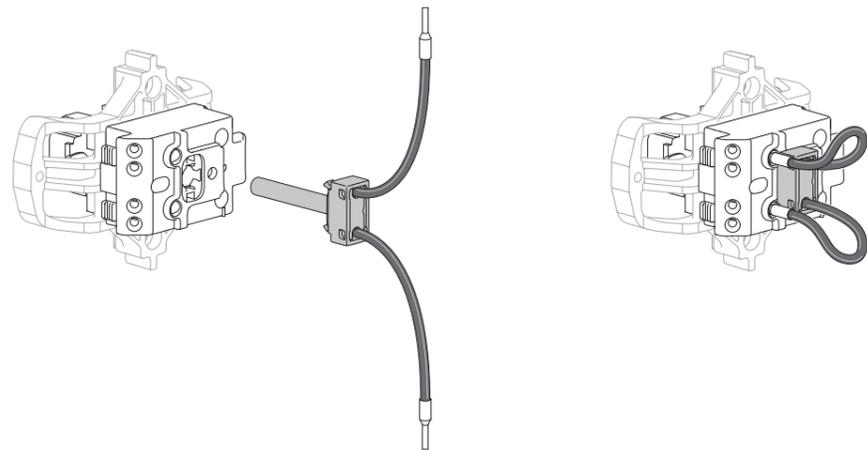

Montagebeispiel:
LED Montage in einen Drucktaster 1-polig für Orientierung. Andere Anschlussschemen finden Sie auf den folgenden Seiten.


Kleinkombination

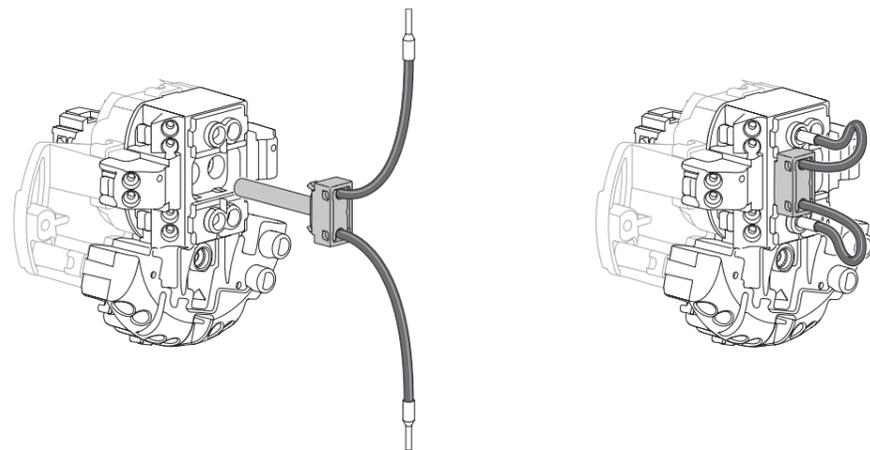


Montagebeispiel:
LED Montage in einer Kleinkombination mit Drucktaster 1-polig für Orientierung. Andere Anschlussschemen finden Sie auf den folgenden Seiten.

Schalter mit Leuchtpatrone
Anschlussschemen


Schema 0/1-polig Orientierung

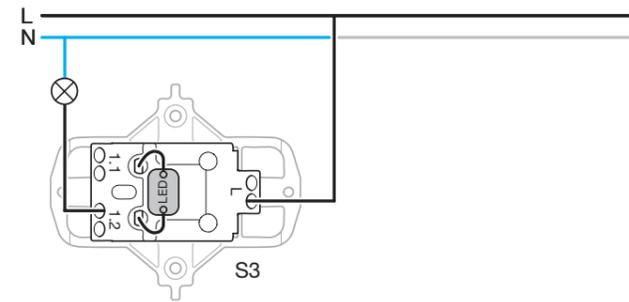


Schema 0/1-polig Kontrolle

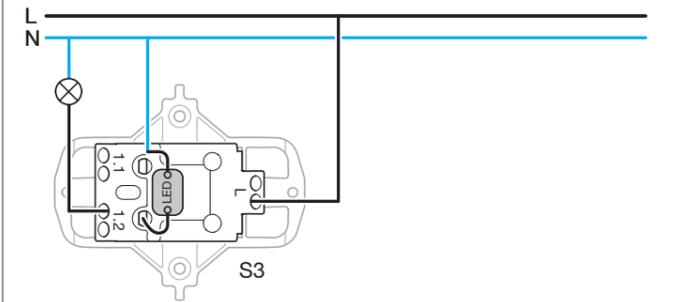


Schema 3/1-polig Orientierung

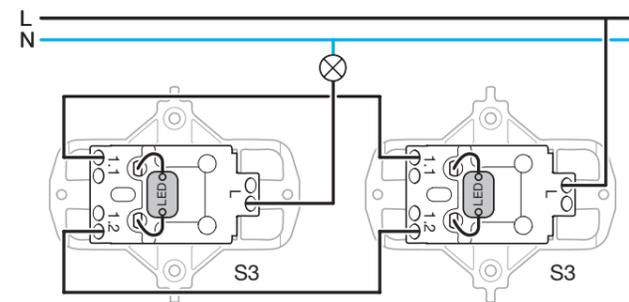


Schema 3/1-polig Kontrolle

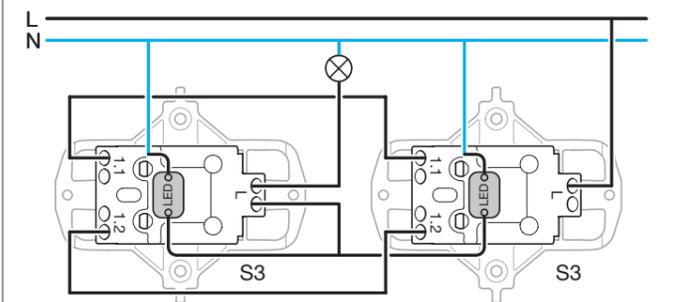


Schema 0/2-polig Orientierung

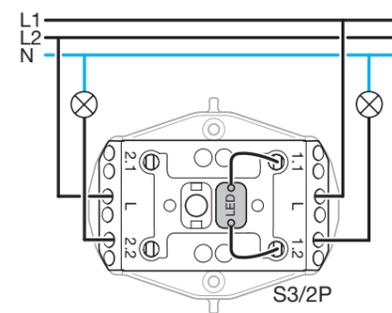


Schema 0/2-polig Kontrolle

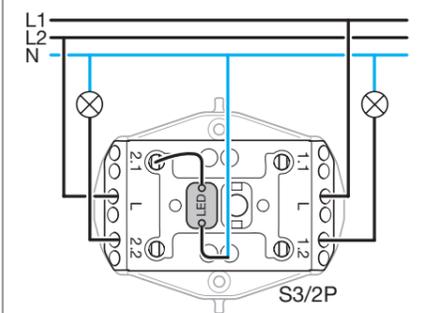

Schema 3/2-polig Orientierung

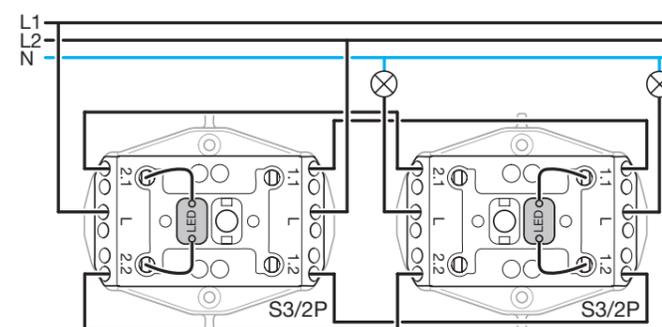


Schema 3/2-polig Kontrolle

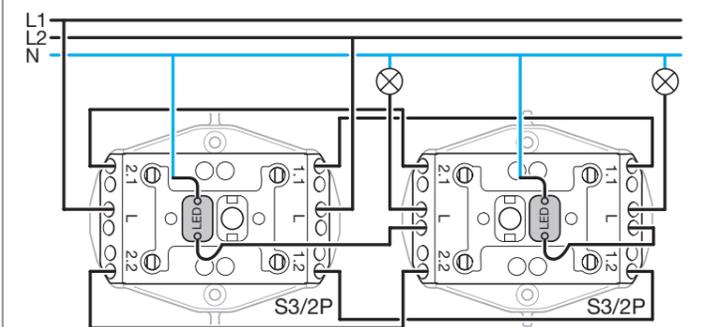


Schalter mit Leuchtpatrone
Anschlussschemen


2 x Schema 3/1-polig Orientierung

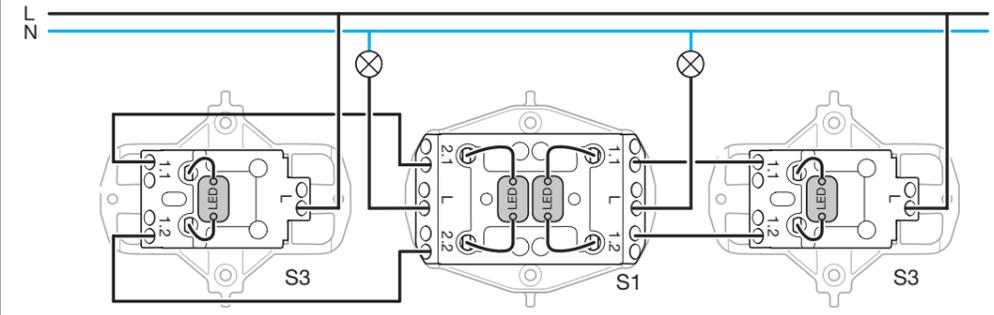


Schema 6 Orientierung

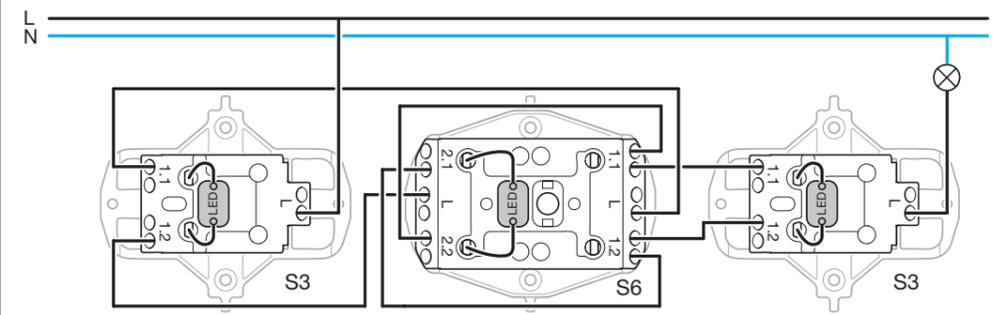


Schema 6 Kontrolle

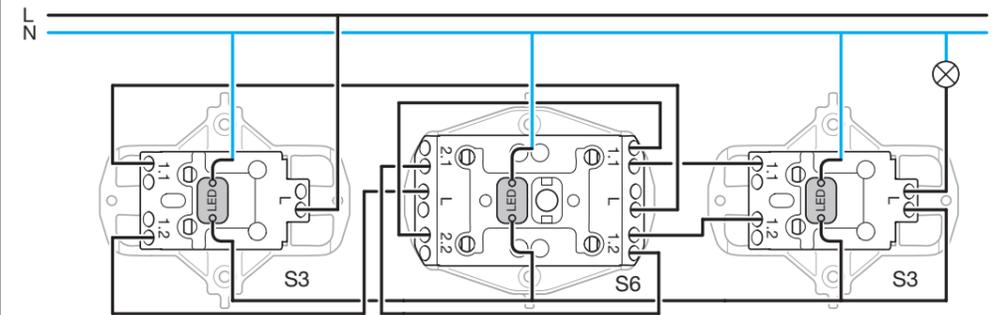

Schema 1 Orientierung

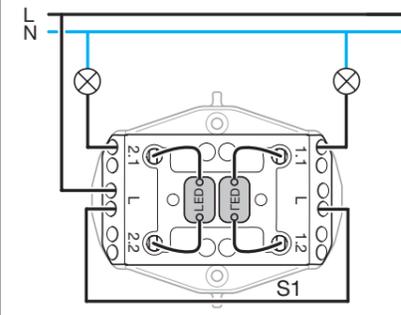


Schema 1 Kontrolle

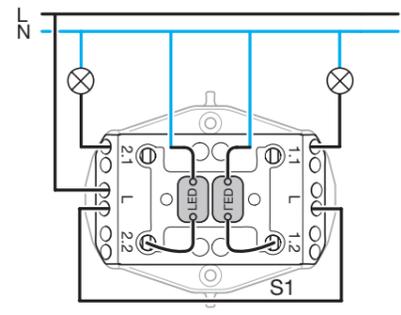


Drucktaster mit Leuchtpatrone
Anschlussschemen


Impulsschaltung
1-polig Orientierung

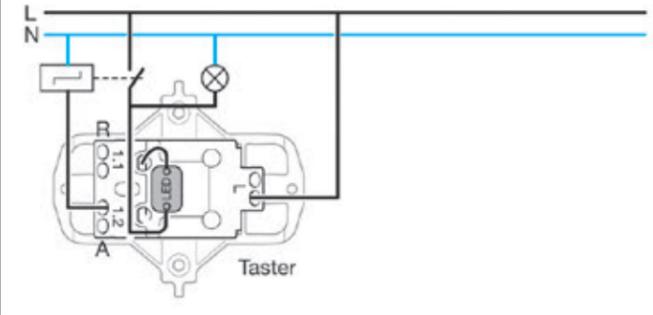


Impulsschaltung
1-polig Kontrolle

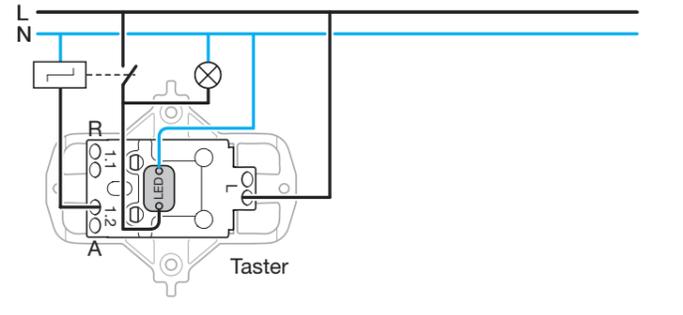


Impulsschaltung 12 - 60 V
1-polig Orientierung

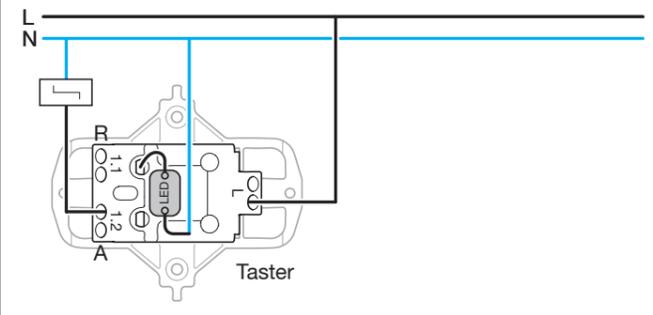


Impulsschaltung
2-polig Orientierung

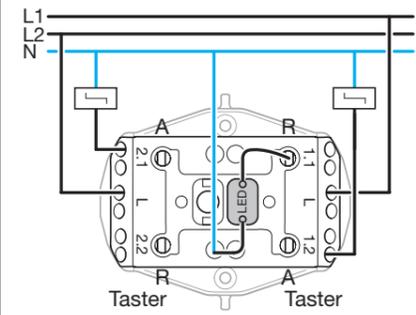


Impulsschaltung
2 x 1-polig Orientierung

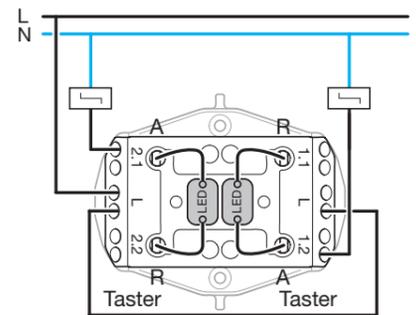








Impulsschaltung
2 getrennte Stromkreise Orientierung

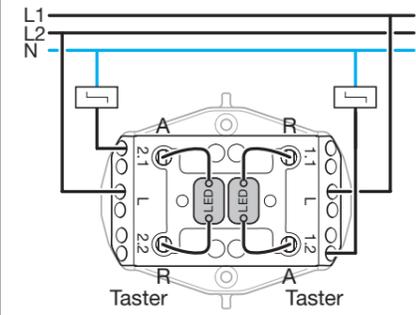

Impulsschaltung
Wechselschalter Schema 3 Orientierung

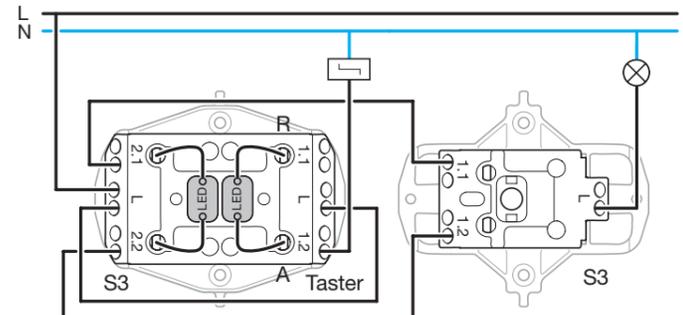

kallysto, basico Kleinkombinationen mit Leuchtpatrone
Anschlussschemen

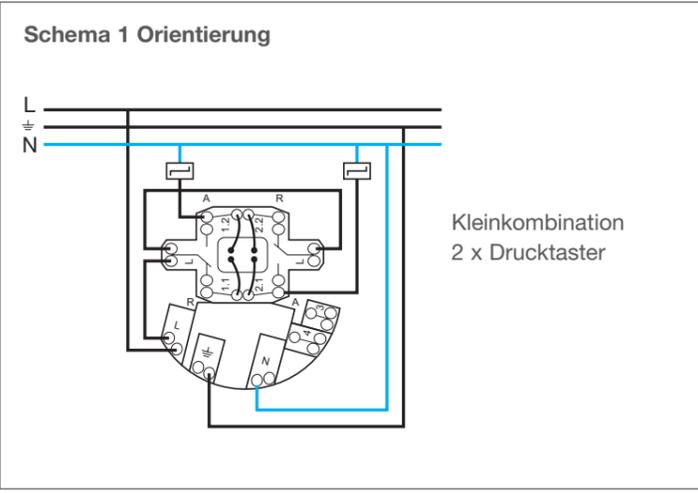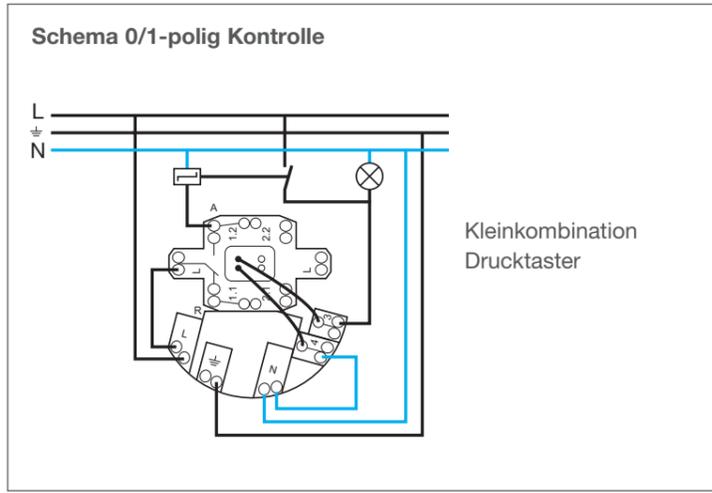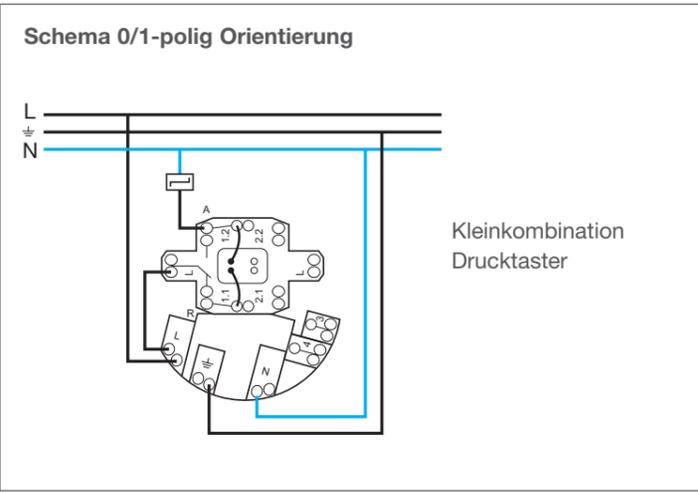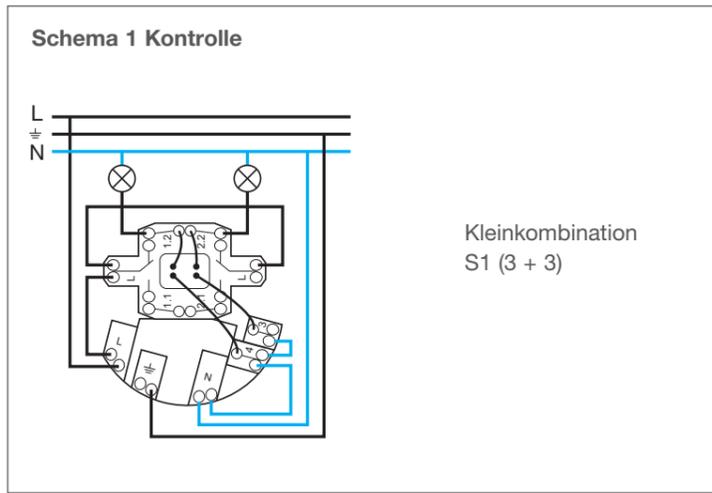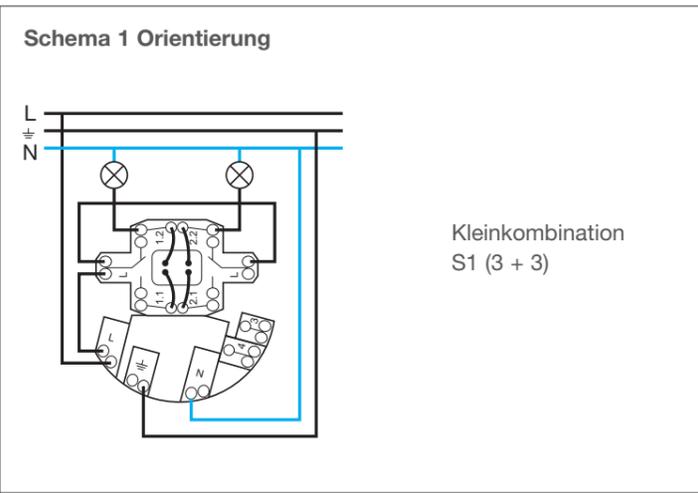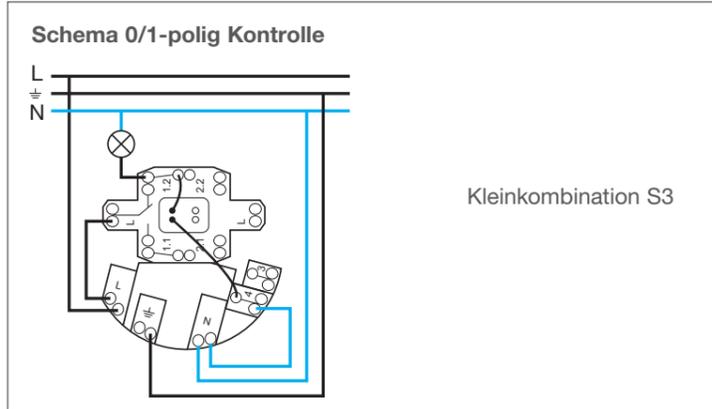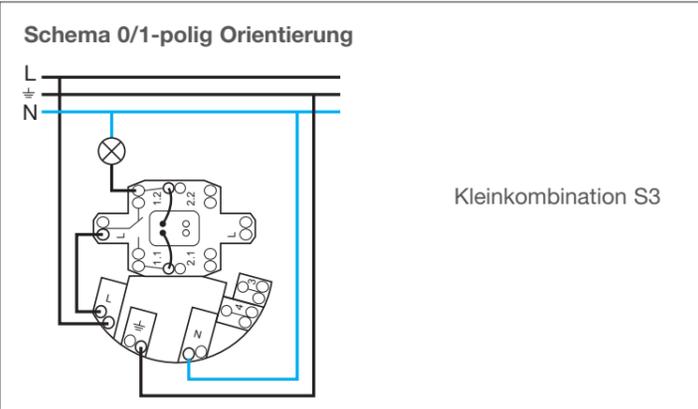

Best. Nr.	Nennspannung/ Frequenz	Stromaufnahme	Lebensdauer	Farbe
WH39968011Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Gelb
WH39968010Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Rot
WH39968012Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Grün
WH39968013Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Blau
WH39968000Z	230 V AC/50 Hz	max. 1 mA bei 250 V	100'000 h	Weiss
WH39968111Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Gelb
WH39968110Z	12 V - 60 V AC/DC*	3.1 mA bei 24 V	> 50'000 h	Rot
WH39968112Z	12 V - 60 V AC/DC*	0.80 mA bei 24 V	> 50'000 h	Grün

* Bei DC Anwendung ist die Polarität nicht zu beachten.
Die Leuchteinsätze können problemlos mit den Hager Treppenhausautomaten und Schrittschaltern angewendet werden.

Anzahl Leuchtpatronen für eine ordnungsgemässe Funktion:

Bezeichnung:	Best. Nr.	Anzahl Taster	Funktion	Bemerkung
Treppenlichtzeitschalter	EMN001	30	i.O.	4-Leiter
		30	i.O.	3-Leiter
Elektronischer Treppenlichtzeitschalter	EMS003	30	i.O.	
Fernschalter	EPN510	bis 8	i.O.	
Elektronischer Fernschalter	EPS410B	30	i.O.	
Elektr. Fernschalter mit Rückfallverzögerung	EPS450B	30	i.O.	