




**Kunststof
tehalit-wandgoten
en schakelmateriaal**

**Bestelhulp
september 2022**

:hager

tehalit Ecoline-schakelmateriaal

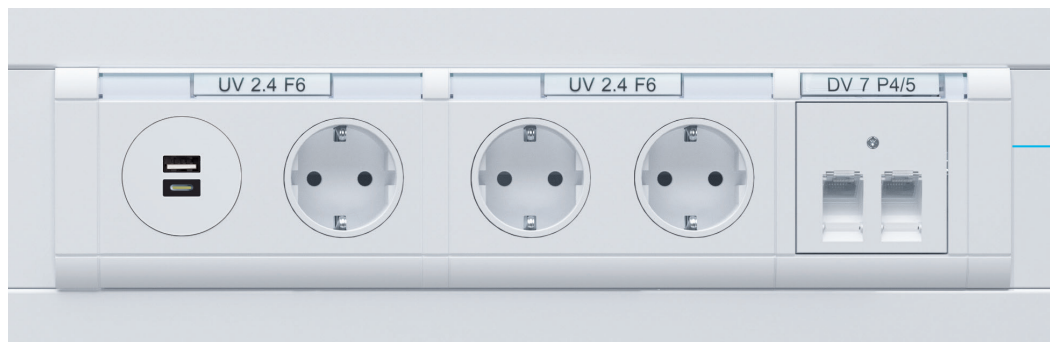




Ecoline schakelmateriaal met modulaire afdekramen



Grijze iconen op de verpakking van het tehalit Ecoline-inbouw-schakelmateriaal

Inbouwmodules van de uitgebreide serie tehalit Ecoline-schakelmateriaal van Hager biedt voor elke behoefte de passende inzetstukken. Alle inbouwdozen voor het tehalit Ecoline-schakelmateriaal zijn **grijs** en hebben grijze iconen op de verpakking. Hieraan herken je direct of het om loze dozen voor energie- of data-aansluitingen gaat.

Overzicht van wandgoten

	Max. vulgraad Ø 11 mm (vulgraad 0,5 met schakelmateriaal)	Kanaalhoogte	Kanaalbreedte	Dekselbreedte	Bodemprofiel	Deksel	Koppeling bodemprefiel (reserve-onderdeel)
tehalit.BRN65	kunststof - pvc, bodemprefiel <u>met</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Verkrijgbare kleuren: ve		
	10	70 mm	130 mm	80 mm	BRN651301 xxxx	BR0802 xxxx	BRN65X9
	16		170 mm		BRN651701 xxxx		
	24		210 mm		BRN652101 xxxx		
tehalit.BR65	kunststof - pvc, bodemprefiel <u>zonder</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Ve		
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BR651001 xxxx	BR0802 xxxx	BR65X9
	18		130 mm		BR651301 xxxx		
	28		170 mm		BR651701 xxxx		
	23		210 mm	2 x 80 mm	BR652101D xxxx		
tehalit.BRH65	halogeenvrije kunststof - PC/ABS, bodemprefiel <u>zonder</u> afneembare zijdeksels (inbouwschakelmateriaal frontmontage of C-profiel)				Ve		
	10	70 mm	100 mm	80 mm	BRH651001 9016	BRH0802 9016	BR65X9
	18		130 mm		BRH651301 9016		
	28		170 mm		BRH651701 9016		
	23		210 mm	2 x 80 mm	BRH652101D 9016		

Standaard schakelmateriaal



schakelmateriaal berker-design Q.3



Zwarte iconen op de verpakking van de inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal

Met de zwarte inbouwdozen kan standaard schakelmateriaal van de Hager berker-designs of van derden - inclusief bijbehorende afdekramen - veilig worden geïnstalleerd. Deze inbouwdozen voor standaard schakelmateriaal zijn **zwart** en hebben zwarte iconen op de verpakking.

							
Bodemprofiel binnenhoek	Binnenhoek kunststof halogeenvrij	Bodemprofiel buitenhoek	Deksel buitenhoek	Buitenhoek kunststof halogeenvrij	Eindplaat kunststof halogeenvrij	Bodemprofiel vlakke hoek	Vlakke hoek kunststof halogeenvrij

verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011) | **xxxx** = 9016 / 9011

	BR651304H xxxx		BR0802A xxxx	BR651303H xxxx	BR651306 xxxx		BR651305H xxxx
	BR651704H xxxx			BR651703H xxxx	BR651706 xxxx		BR651705H xxxx
	BR652104H xxxx			BR652103H xxxx	BR652106 xxxx		BR652105H xxxx

verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016), grafietzwart (RAL9011), lichtgrijs (RAL7035) | **xxxxx** = 9016 / 9011 / 7035

BR651004 xxxxx	BR651004H xxxxx	BR651003 xxxxx	BR0802A xxxxx	BR651003H xxxxx	BR651006 xxxxx	BR651005 xxxxx	BR651005H xxxxx
BR651304 xxxxx	BR651304H xxxxx	BR651303 xxxxx		BR651303H xxxxx	BR651306 xxxxx	BR651305 xxxxx	BR651305H xxxxx
BR651704 xxxxx	BR651704H xxxxx	BR651703 xxxxx		BR651703H xxxxx	BR651706 xxxxx	BR651705 xxxxx	BR651705H xxxxx
BR652104D xxxxx	BR652104DH xxxxx	BR652103D xxxxx		BR652103DH xxxxx	BR652106D xxxxx	BR652105D xxxxx	BR652105DH xxxxx




 


verkrijgbare kleuren: verkeerswit (RAL9016)

	BR651004H 9016			BR651003H 9016	BR651006 9016		BR651005H 9016
	BR651304H 9016			BR651303H 9016	BR651306 9016		BR651305H 9016
	BR651704H 9016			BR651703H 9016	BR651706 9016		BR651705H 9016
	BR652104DH 9016			BR652103DH 9016	BR652106D 9016		BR652105DH 9016



Stel in een paar klikken je installatie samen inclusief hulpstukken en schakelmateriaal.

Je vindt in wandgoot.com alle beschikbare hulpstukken en het schakelmateriaal. Probeer het zelf!

 Afdekprofiel staal		Scheidingswand kunststof, pvc (niet halogeenvrij)	M1043
BR651307 xxxx		Scheidingswand halogeenvrij PC - ABS	BRHT
BR651707 xxxx		Scheidingswand 2-voudig, kunststof, pvc (niet halogeenvrij)	M1257
BR652107 xxxx		Scheidingswand verzinkt staal	L6477VERZ
BR651007 xxxx		Pen en kabel- bevestigingsklem kunststof, halogeenvrij	BRTB
BR651307 xxxx			
BR651707 xxxx			
BR652107D xxxx			
BR651007 9016			
BR651307 9016			
BR651707 9016			
BR652107D 9016			



Schakelmateriaal frontmontage Ecoline schakelmateriaal met modulaire tehalit-afdektechniek van Hager

Contactdozen

Energie, frontmontage



Modulaire afdekkingen, halogeenvrije kunststof voor BRN65, BR65, BRH65



Zonder inbouwdoos

GS3001 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Contactdoos 3-v., Wago
GS2001 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Contactdoos 2-v., Wago
GS2011 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Contactdoos 2-v., 45°, Wago
GS1101 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	Contactdoos + schakelaar, Wago
GS1201 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽⁷⁾	Contactdoos + OSB, Wago
GS1601 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾	Contactdoos 1-v. + USB-Charger A+C 15W, Wago

Bestelnr.	Benaming
GB08020 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	Modulaire afdekking, 2-voudig
GB08021 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	Modulaire afdekking, 2-voudig, met tekstveld
GB08030 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	Modulaire afdekking, 3-voudig
GB08031 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾	Modulaire afdekking, 3-voudig, met tekstveld

Schakelmateriaal

 
Schakelaars

Wipschakelaars, halogeenvrije kunststof

met modulaire afdekramen



Energie



Verlichting


613036	Uit-/wisselschakelaar
613035	Serieschakelaar
613037	Kruisschakelaar
613032	Uitschakelaar 2-polig, 10 AX
61303808	Dubbele wisselschakelaar
615031	Impulsdrukker, maakcontact
5036	Impulsdrukker, wisselcontact



GW1B xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Voor schakelaars en impulsdrukkers
GW2B xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Voor serieschakelaars en -impulsdrukkers

Schakelmateriaaldoos

 GLT4001
Inbouwdoos energie



Jaloezie

303520	Jaloezie-wipschakelaar, 1-polig
503520	Jaloezie-impulsdrukker, 1-polig



GW2AB xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Voor jaloezieschakelaars, met pijlsymbool
-----------------------------------	---

Datatechniek / Multimedia

Data / Multimedia

Afdekkingen, halogeenvrije kunststof



Data-binnenwerken

GMKSRJ45C6A1	Aansl.mod. 1x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ45C6A2	Aansl.mod. 2x RJ45 Cat.6a
GMKSRJ45C6A3	Aansl.mod. 3x RJ45 Cat.6a
G3155	Data-aansluiting 2x RJ45 8/8 Cat.6a UTP
G3175	Cat.6a, patch/patch, RJ45, 8/8, 2 poorten



Centraalplaten, halogeenvrije kunststof

GZUAE1A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Data 1-v.
GZUAE2A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Data 2-v.
GZUAE3A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Data 3-v.



Data



Keystone-binnenwerken

GMVGA	VGA-module
GMHDMI	HDMI-module
GMDP	DisplayPort-module
260209	USB-oplaadcontactdoos 230V, polarwit mat



Centraalplaat, halogeenvrije kunststof

GZTAE3A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	Multimedia 3-v.
-------------------------------------	-----------------

GLT1511
Apparaatmontagering data



Multimedia-binnenwerken

GMKAUDIO1	Inzetstuk Stereo jackplug 3,5 mm
GMKBLIND	Inzetstuk Stereo
GMKRJ12	Inzetstuk RJ12
GMKUSB2A	Inzetstuk USB2 type A
GMKUSB3A	Inzetstuk USB3 type A



Montageramen

GMKS19010	Keystone 1-v.
GMKS29010	Keystone 2-v.



Montageraam

GMKS49010	Keystone 4-v.
-----------	---------------

Afdekramen

Modulair, halogeenvrije kunststof, 55 x 55 mm



Zonder tekstveld

Bestelnr.
GR0800A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾



Met tekstveld

Bestelnr.
GR0802A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾

Afdekprofiel, halogeenvrije kunststof



Bestelnr.
GV080 xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾


Centraalplaat

GZUAE4A xxx ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾	UAE 4-v.
-------------------------------------	----------


Inbouwdozen voor schakelmateriaal van derden

Data / Multimedia

 Schakelmateriaal incl. afdekkingen van de fabrikant




Afdekraam modulair
50 x 50 mm

 

Zonder tekstveld

Bestelnr.

 GR0800B xxxx⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾



Met tekstveld

Bestelnr.

GR0802B xxxx⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁶⁾

Legenda (xxxx = RAL-kleurcode)

xxxx¹ RAL 9016 verkeerswit

xxxx² RAL 9011 grafietzwart

xxxx³ RAL 7035 lichtgrijs

xxxx⁴ VERZ = verzinkt

xxxx⁵ ELN = aluminium naturel
geanodiseerd

xxxx⁶ LAN = gelakt aluminium naturel

xxxx⁷ RAL 3020 verkeersrood

xxxx⁸ RAL 6029 mintgroen

Schakelaars en wandcontactdozen

Inbouwdoos voor schakelaars
en wandcontactdozen



Energie

G2850 Inbouwdoos energie
1-voudig

G2860 Inbouwdoos energie
2-voudig




Data

Inbouwing voor data



Data

G2870 Apparaatmontagering data

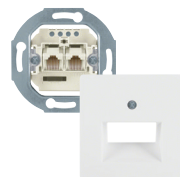

Afdekraam berker-design Q.3



Bestelnr.	Benaming
10116099	1-v., polarwit fluweel
10126096	2-v., polarwit fluweel
10136099	3-v., polarwit fluweel





Schakelmateriaal van berker-design Q.3 vind je op
wandgoot.com

Uiteraard kun je ook schakelmateriaal van andere
fabrikanten toepassen.



Hager
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84
Productvragen? Mail naar support@hager.nl
hager.com/nl

-  Hager Nederland
-  Hager Nederland
-  Hager TV Nederland

Er is veel aandacht aan deze bestelhelp besteed,
maar fouten of wijzigingen in de informatie kunnen
niet worden uitgesloten. Voor de meest recente
bestelinformatie kijk je op: wandgoot.com

2022-09NL_BR