

Dichtungsset für Wippschalter/-taster

Best.-Nr. 10107100

Seal set for rocker switches / rocker buttons

Order no. 10107100

ACHTUNG!



Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweisen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

VERWENDUNG

Durch das Dichtungsset wird die Schutzart IP 44 erreicht bei Montage

- in Up-Dosen nach DIN 49073, Teil 1
- auf glatten, ebenen, senkrechten Wänden
- in putzbündig eingebauten Up-Dosen

Die Schutzart IP 44 ist nicht sichergestellt für Fußbodenmontage, Deckenmontage und Montage in Hohlwand Dosen.

MONTAGE

Hinweis:

Die Schutzart IP44 wird nur dann erreicht, wenn alle montierten Artikel IP44-gesamt sind (Kennzeichnung beachten) und der Zusammenbau entsprechend der Montageanleitung erfolgt!

Führen Sie die Montage des Dichtungsset gemäß der Abbildung A aus.

Hierzu:

a) Dichtungsflansch (2) in die Up-Dose (1) stecken. Dabei die Ausrichtung (Markierung oben) beachten.

Bei Einbau in waagerechten Kombinationen:

Jeder Dichtungsflansch benötigt die angeformte Fahne (Abbildung B).


Bei Einbau in senkrechten Kombinationen:

Nur der untere Dichtungsflansch benötigt die angeformte Fahne. Trennen Sie die Fahnen bei den darüber liegenden Dichtungsflanschen gemäß Abbildung C ab.

(D)

(GB)

(D)

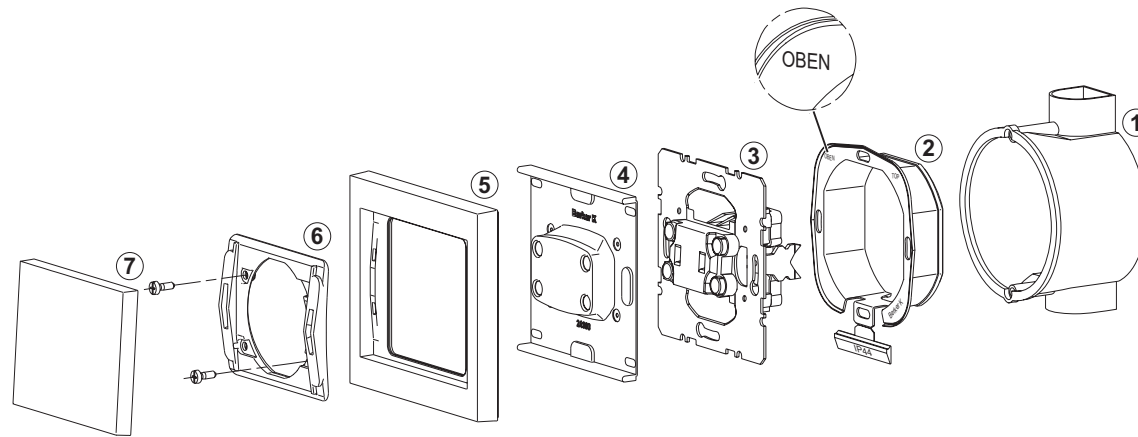

- b) Einsatz (3) anschließen, in die UP-Dose stecken und verschrauben.
- c) Dichtung (4) in dargestellter Weise von hinten in den Rahmen (5) einlegen.
- d) Rahmen und Dichtung mit dem Befestigungsstück (6) auf dem Einsatz positionieren und anschrauben.
- e) Wippe (7) aufstecken.

Bei Montage auf Taster BA (EIB):

Stecken Sie die Schrauben in die vorher freien Schraublöcher des Befestigungsstücks um.

GEWÄHRLEISTUNG

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Gewährleistungsfall bitte an die Verkaufsstelle wenden.

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel/Germany
Tel.: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@berker.de

www.berker.com

IMPORTANT!



Electrical devices should be installed and connected only by a qualified electrician. The relevant accident prevention regulations must be observed. If the installation instructions are disregarded there is a risk of electric shock.

APPLICATION

Use of the seal set during installation allows IP 44 Index of Protection to be satisfied

- in flush-mounted boxes to DIN 49073, part 1
- on smooth, flat, vertical walls
- in flush-mounted boxes truly flush with the plaster

IP 44 Index of Protection is not assured for installation in floors, in ceilings or in cavity walls.

INSTALLATION

Note:

IP 44 Index of Protection is only satisfied when all the attached fittings satisfy IP44 (look for the label) and they have been assembled in accordance with the installation instructions!

Install the seal set as shown in figure A.

To do this:

- a) Insert the sealing flange (2) into the flush-mounted box (1). Make sure it is correctly aligned (see mark "top").

When installed in a horizontal combination:


each sealing flange requires the shaped tag (figure B).

When installed in a vertical combination:

Only the bottom sealing flange requires the shaped tag. Cut off the tags on the upper sealing flanges as shown in figure C.

(GB)

A

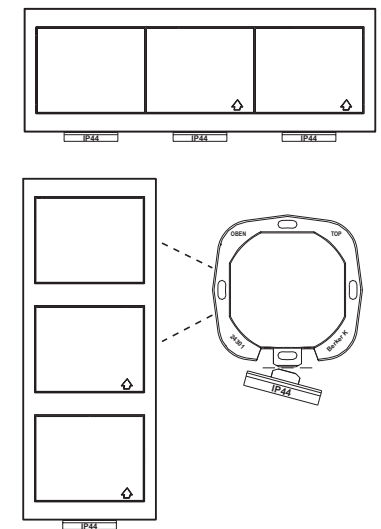

- b) Connect the insert (3), push it into the flush-mounted box and screw it into place.
- c) Insert the seal (4) from the rear into the frame (5) as shown.
- d) Position the frame and seal with the fixing piece (6) on the insert and screw it into place.
- When fitting to the push-button BA (EIB): insert the screws into the formerly unused screw holes in the fixing piece.
- e) Push on the rocker (7).

WARRANTY

We reserve the right to make technical and formal changes to the product in the interest of technical progress.

Our products are under guarantee within the scope of the statutory provisions.

If you have a warranty claim, please contact the point of sale or ship the device postage free with a description of the fault to the appropriate regional representative.

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel/Germany
Tel.: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@berker.de

www.berker.com

Afdichtingsset voor wipschakelaar/-impulsdrukker

Art.nr. 10107100

NL

Tetningssett for vippebryter/-knapp

Best.nr. 10107100

N

LET OP!

NL



Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen alleen door een erkende electricien worden uitgevoerd. Daarbij moeten de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen. Indien de installatievoorschriften niet in acht worden genomen, bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

TOEPASSING

Door toepassing van de afdichtingsset wordt bij montage aan de beschermingsklasse IP 44 voldaan

- in inbouwdozen volgens DIN 49073, deel 1
- op gladde, vlakke verticale wanden
- in vlakliggend gemonteerde inbouwdozen

De beschermingsklasse IP 44 wordt niet gegarandeerd voor vloer montage, plafondmontage en montage in holle wand-dozen.

MONTAGE

Aanwijzing:

Aan de beschermingsklasse IP44 wordt alleen voldaan, wanneer alle gemonteerde artikelen ook daadwerkelijk geschikt zijn voor IP44 (let op de codering) en de samenbouw volgens het montagevoorschrift geschiedt!

Voer de montage van de afdichtingsset volgens figuur A uit.

Daartoe:


- afdichtingsflens (2) in de inbouwdoos (1) plaatsen. Let daarbij op de juiste stand (markering Boven).

Bij inbouw in horizontale combinaties:

Voor iedere afdichtingsflens is de aangepaste lip (figuur B) nodig.

Bij inbouw in verticale combinaties:

Alleen voor de onderste afdichtingsflens is de aangepaste lip nodig. Snij de lippen ter plaatse van de daarboven liggende afdichtingsflenzen volgens figuur C af.

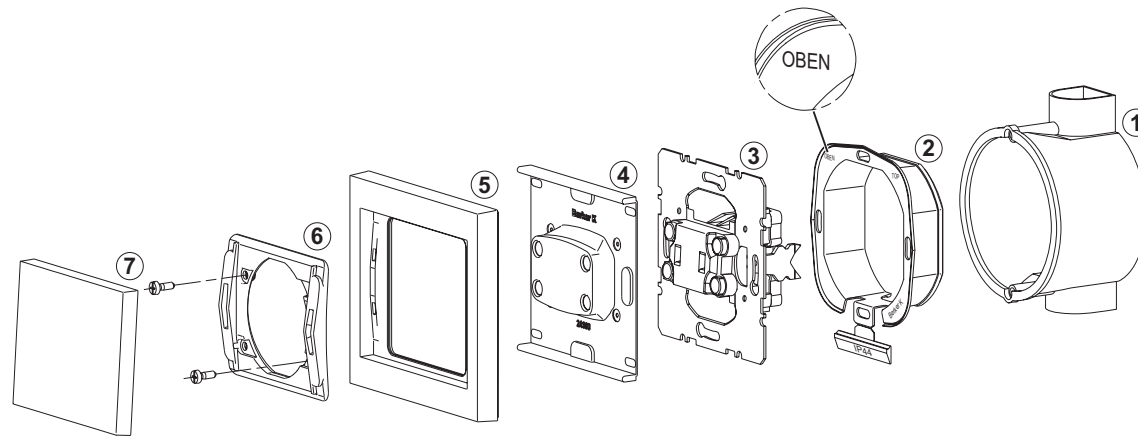

A

- Inbouwmodule (3) aansluiten, in de inbouwdoos plaatsen en vastschroeven.
- Afdichting (4) op de getoonde wijze vanaf de achterzijde in het raam (5) plaatsen.
- Raam en afdichting met het bevestigingsstuk (6) op de inbouwmodule plaatsen en vastschroeven.

Bij montage op impulsdrukker BA (EIB):

Plaats de schroeven in de vrije schroefgaten van het bevestigingsstuk.

- Wip (7) aanbrengen.

GARANTIE

Wij behouden ons het recht voor om technische en formele wijzigingen aan het product aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Onze garantie voldoet aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

Neem bij garantiekwesties contact op met het verkooppunt of stuur het apparaat franco met beschrijving van de opgetreden defecten naar de desbetreffende regionale vertegenwoordiging.

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel/Germany
Tel.: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@berker.de

www.berker.com

OBS!



Installasjon og montering av elektriske apparater må bare utføres av faglært elektriker. Forskriftene om forebygging av ulykker (HMS-forskriftene fra Arbeidstilsynet) må overholdes ved denne typen arbeid. Hvis installasjonsanvisningene ikke følges, er det fare for elektrisk støt.

BRUK

Ved hjelp av tetningssettet oppnår man beskyttelsesgrad IP 44 ved montering

- i innfelte bokser iht. DIN 49073, del 1
- på glatte, jevne, lodrette vegger
- i innfelte bokser som flukter med pussen

Beskyttelsesgrad IP 44 kan ikke garanteres ved montering i gulv, tak og hulveggbokser.

MONTERING

Merk:

Beskyttelsesgrad IP44 oppnås bare hvis alle monterte artikler er beregnet for IP44 (se merkingen) og er montert i henhold til monteringsanvisningen!

Monter tetningssettet i henhold til bilde A.

Slik går du frem:


- Stikk tetningsflensen (2) inn i den innfelte boksen (1). Pass på at den settes inn riktig vei (markering oppe).

Ved montering i vannrette kombinasjoner:

Hver tetningsflens må ha en tilpasset indikator (bilde B).

Ved montering i lodrette kombinasjoner:

Bare den nederste tetningsflensen må ha en tilpasset indikator. Skill indikatorene ved de overliggende tetningsflensene iht. bilde C.

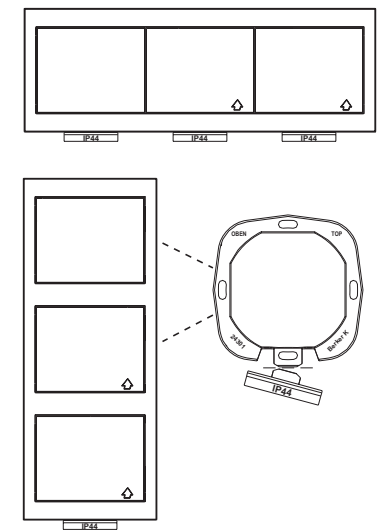

B

- Koble til innsatsen (3), stikk den inn i den innfelte boksen og skru den fast.

- Legg tetningen (4) bakfra inn i rammen (5), se bildet.

- Posisjoner rammen og tetningen på innsatsen ved hjelp av festestykket (6) og skru dem fast.

Ved montering på knapp BA (EIB):

Bytt om på skruene i de ledige skru hullene på festestykket.

- Monter vippen (7).

GARANTI

Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske og designmessige endringer på produktet for å holde tritt med den tekniske utviklingen.

Vi følger lovbestemt garanti.

Ved garantisak ber vi deg henvende deg til forhandleren eller sende utstyret med en beskrivelse av feilen til vår regionale representant.

Berker GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel/Germany
Tel.: +49 6842 945 0
Fax: +49 6842 945 4625
E-Mail: info@berker.de

www.berker.com