


WE25xx essensya

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montage

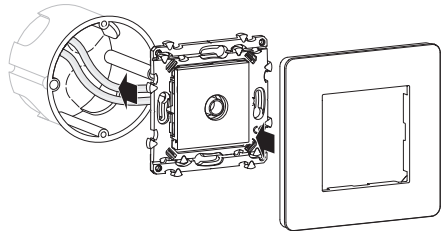

WE250x	WE253x	WE256x WE257x	WE258x	WE259x



Caractéristiques techniques	FR	Technical specifications	EN	Technische Daten	DE
<ul style="list-style-type: none"> • Impédance : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Mâle - FM : Femelle - SAT : Type "F" • Normes : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 		<ul style="list-style-type: none"> • Impedance : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Male - FM : Female - SAT : Type "F" • Standards : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 		<ul style="list-style-type: none"> • Impedanz : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Stecker - FM : Buchse - SAT : Type "F" • Normen : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	
Caratteristiche tecniche	IT	Especificaciones técnicas	ES	Technische kenmerken	NL
<ul style="list-style-type: none"> • Impedenza : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM : Femmina - SAT : Tipo "F" • Norme : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 		<ul style="list-style-type: none"> • Impedancia : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Maschio - FM : Fêmea - SAT : Tipo "F" • Normas : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 		<ul style="list-style-type: none"> • Impedantie : 75 Ω • Raccordement : <ul style="list-style-type: none"> - TV : Mannelijk - FM : Vrouwelijk - SAT : Type "F" • Normen : <ul style="list-style-type: none"> - NF EN 50083 - UTE 90123 - UTE 90125 	

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje / Montage


	Ref.	Type.	dB	mA	DC	Back voice	Band 1	FM Band	VHF	UHF	SAT
						4-30	47-68	87,5-108	120-470	470-862	950-2400
						MHz	MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
	WE250x	Prise directe / Direct socket / Enddose / Presa diretta / Toma directa / Rechtstreeks contact	< 1 dB	500 mA							
	WE253x	Prise directe / Direct socket / Enddose / Presa diretta / Toma directa / Rechtstreeks contact	< 1 dB	500 mA							
	WE256x	Prise 1 entrée / Socket 1 input / Dose 1 Eingang / Presa 1 entrada / Toma 1 entrada / Contact 1 ingang		SAT 500 mA							
	WE257x	Prise 2 entrées / Socket 2 inputs / Dose 2 Eingänge / Presa 2 entrate / Toma 2 entradas / Contact 2 ingangen		SAT 500 mA							
	WE258x	Prise directe double type F / Double direct socket type F / Doppellnt Enddose Typ F / Toma directa tipo F / Rechtstreeks contact type F	< 4 dB								
	WE259x	Prise passage / Throughpass socket / Durchgangsdose / Presa passante / Toma de paso / Voorbijaand contact	< 1 dB	500 mA							



 
Coaxial / Coaxial / Koaxial /
Coassiale / Coaxial / Coaxiaal

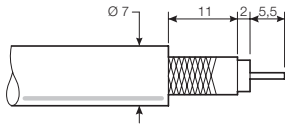


TV + FM + SAT

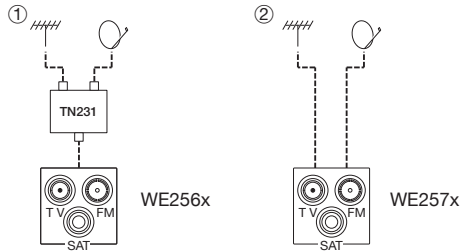


01

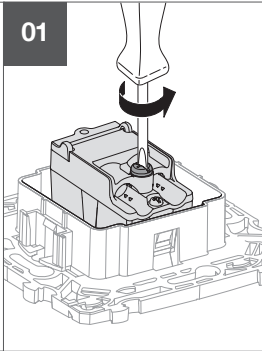

02

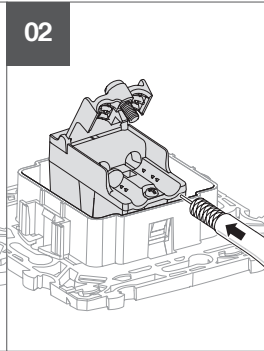


03

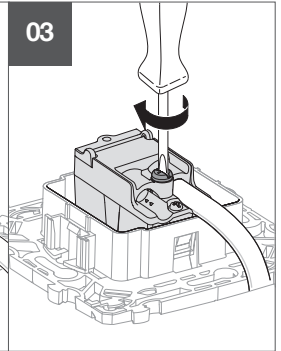


WE250x, WE259x




01

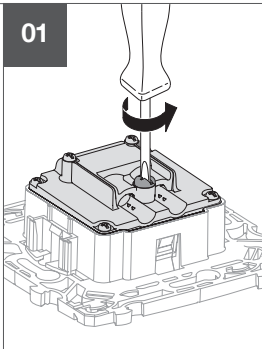

02

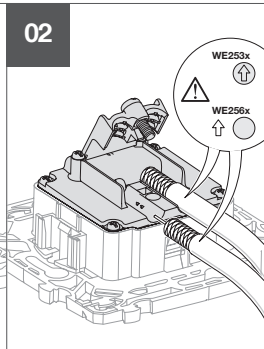

03

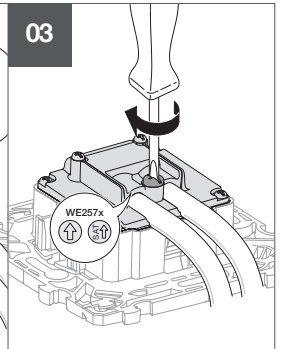

WE253x, WE256x,
WE257x