

 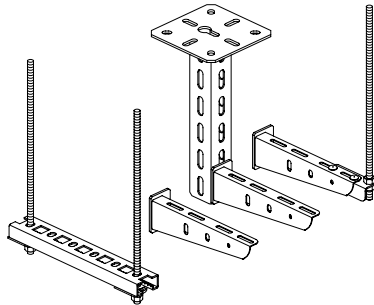
 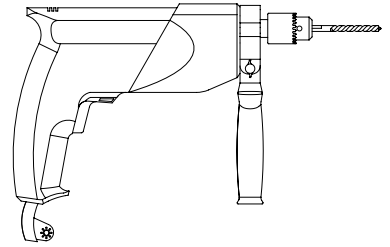




6LE000617E

DE Montageanleitung

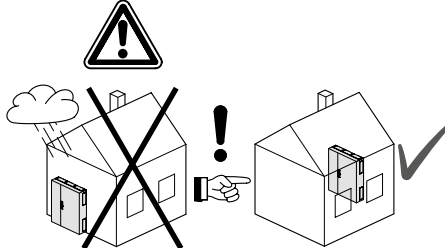













**Kanaltragsystem**  
KTS

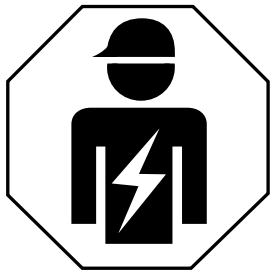


	Verkaufsreferenz	Bezeichnung	L = Länge	Tragkraft
	KTSA0100	Ausleger 100 mm	130 mm	300 kg
	KTSA0200	Ausleger 200 mm	230 mm	240 kg
	KTSA0300	Ausleger 300 mm	330 mm	230 kg
	KTSA0400	Ausleger 400 mm	430 mm	225 kg
	KTSAS00	Schraubengarnitur M10 x 25		
	KTSAB0400	Abhänger 400 mm	400 mm	
	KTSAB0600	Abhänger 400 mm	600 mm	
	KTSAB0800	Abhänger 400 mm	800 mm	
	KTSAB1000	Abhänger 400 mm	1000 mm	
	KTSAK00	Schutzstopfen gelb		



<p>KTSC3000</p> <p>KTSC3000</p> <p>KTSC3000</p>	<p>KTSG1000 M10 x 1000</p> <p>KTSG1000</p> <p>KTSG1000</p> <p>KTSG1000</p>	<p>KTSACKP0</p> <p>KTSACKP0</p> <p>KTSACKP0</p>	<p>KTSCSS1 M6 x 20</p> <p>KTSCSS1</p> <p>KTSCSS1</p>	<p>KTSCSS21 21 x 21 M10 x 25</p> <p>KTSCSS21</p> <p>KTSCSS21</p>	<p>KTSCSS2N</p> <p>KTSCSS2N</p>	<p>KTSCV00</p> <p>KTSCV00</p>	<p>KTSU0824 KTSS08xx</p> <p>KTSU0824</p>
---	--	---	--	--	---------------------------------	-------------------------------	--

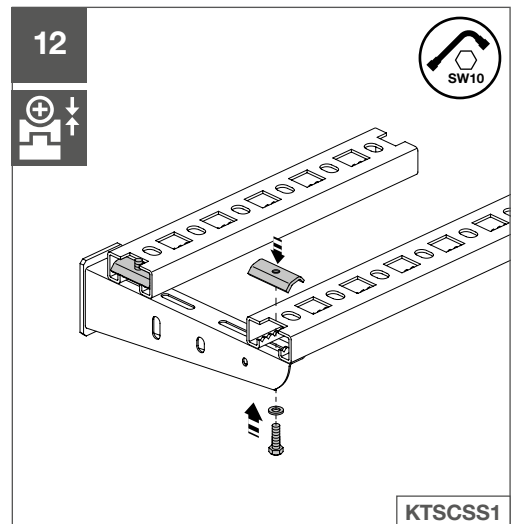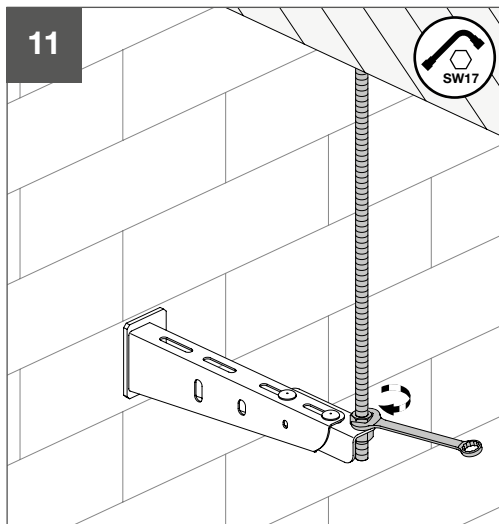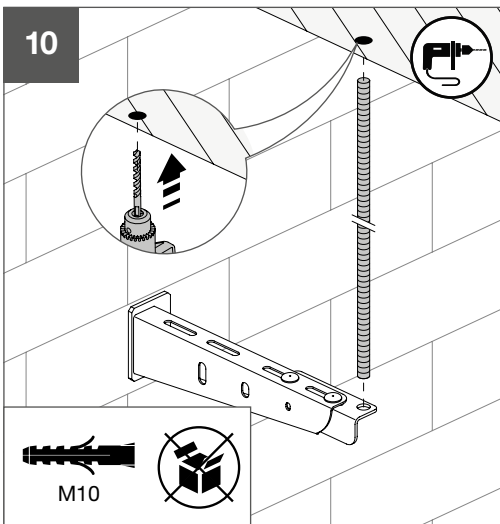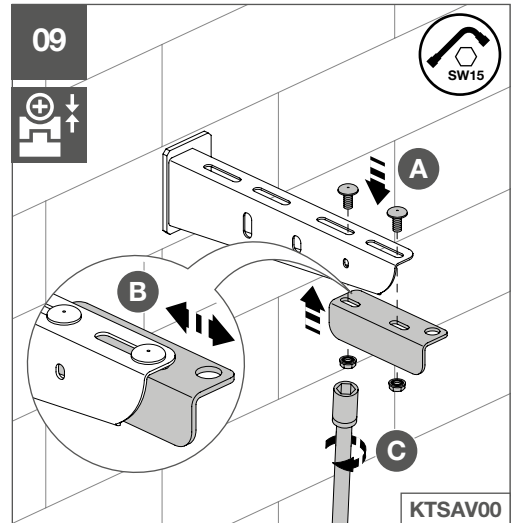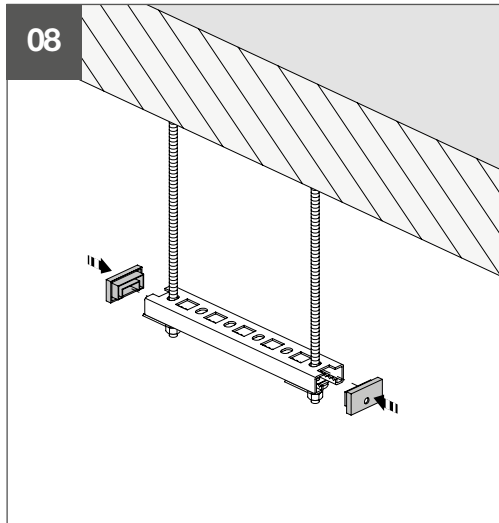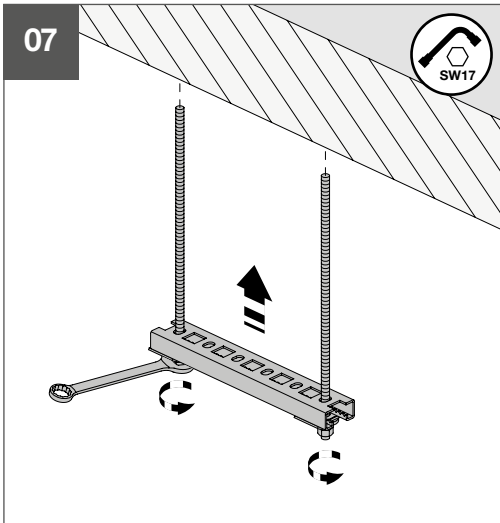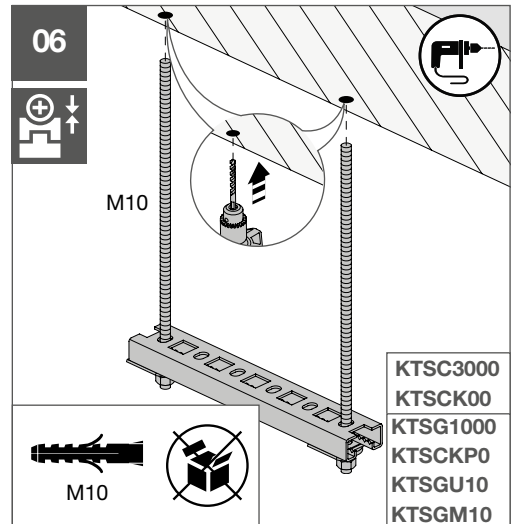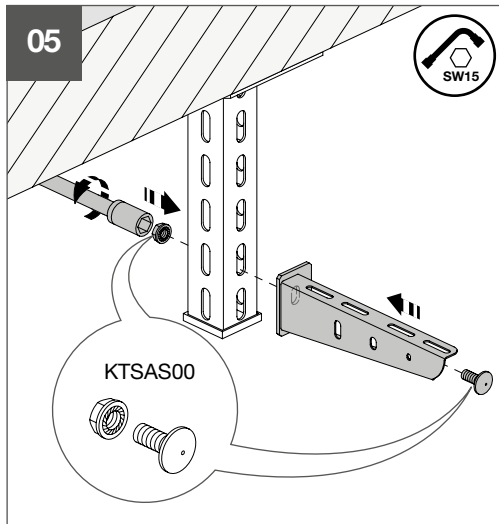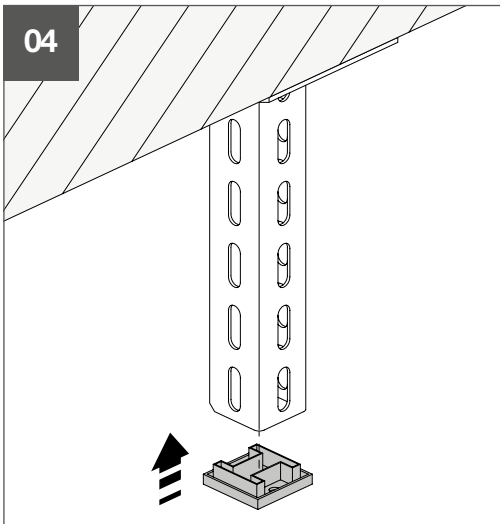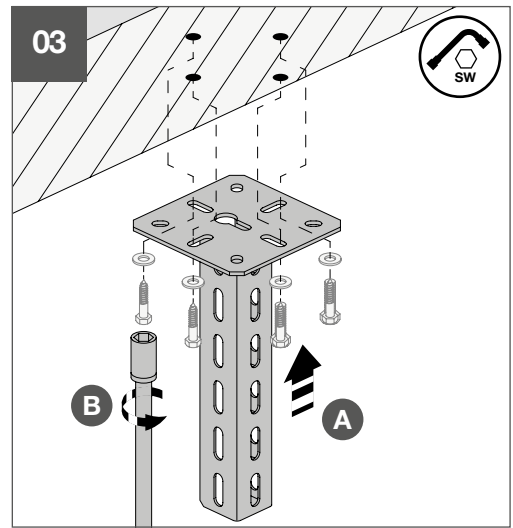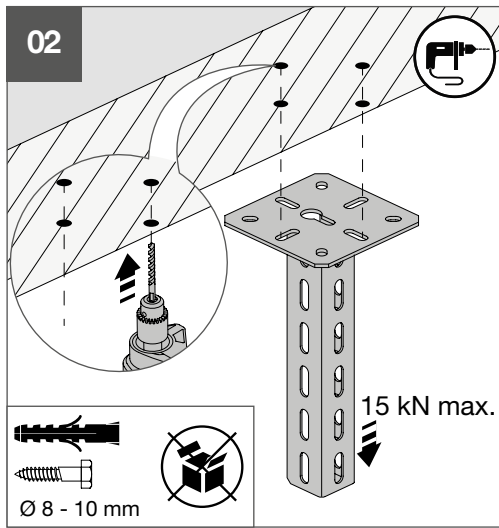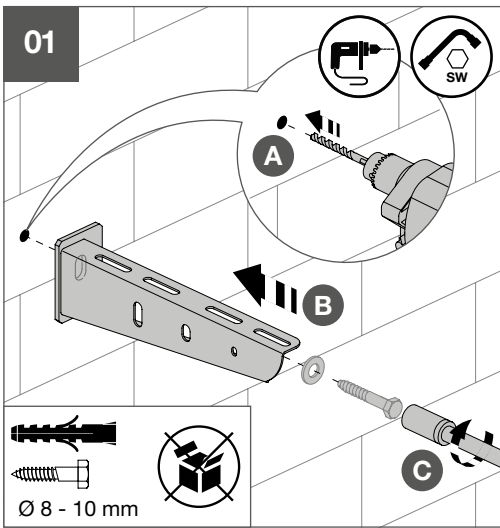









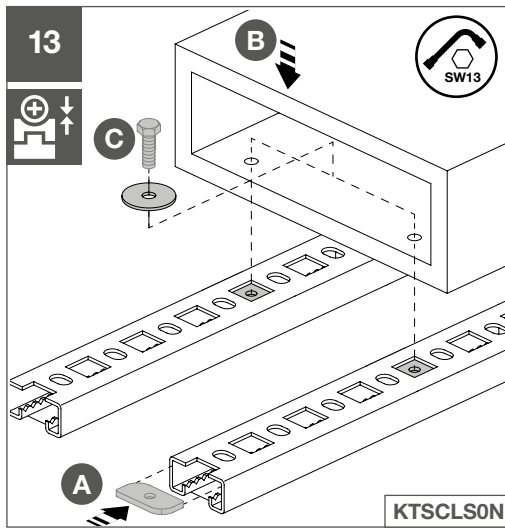


Montagetyp FWKP FWK30 FWK90

KTSS0825


KTSS0825	KTSS0840	KTSS0860
KTSS0825	KTSS0840	KTSS0860

Geeignete Schrauben

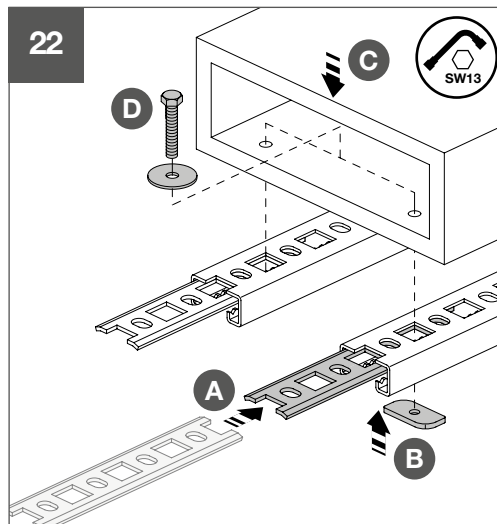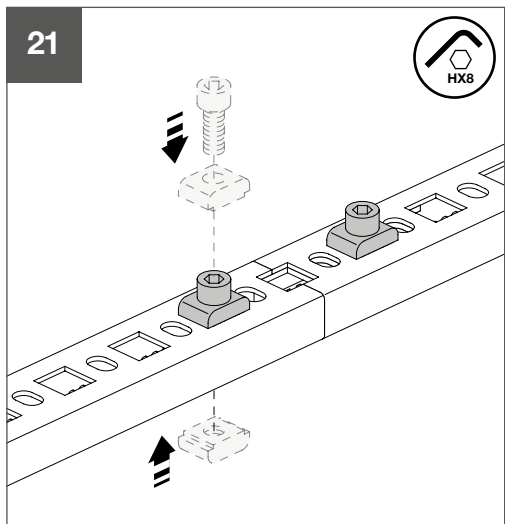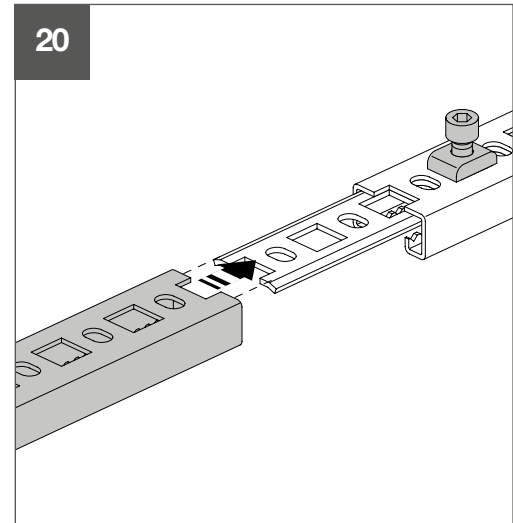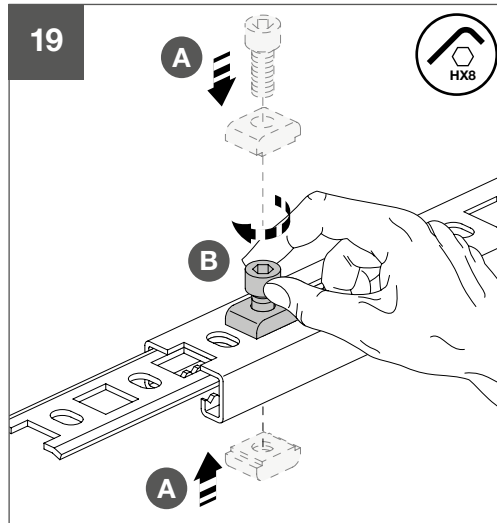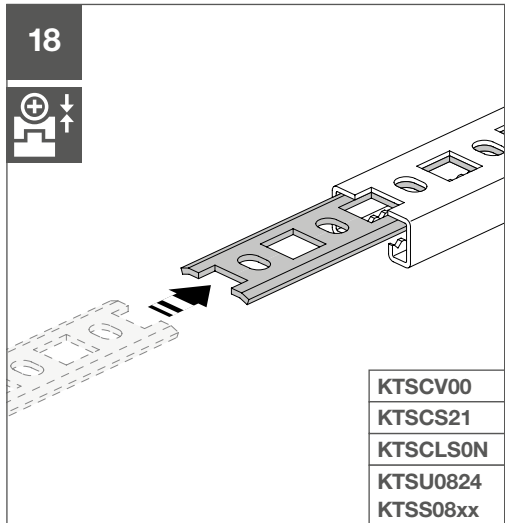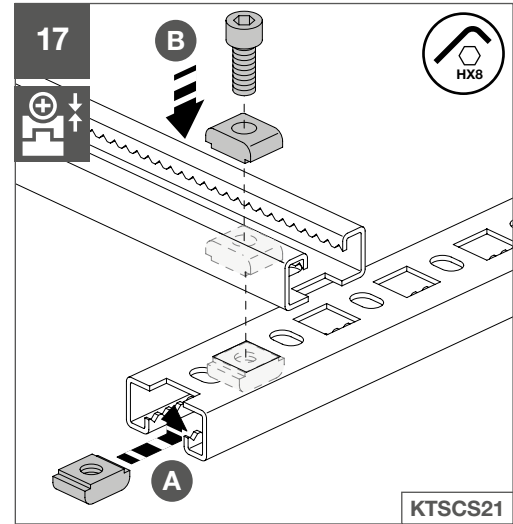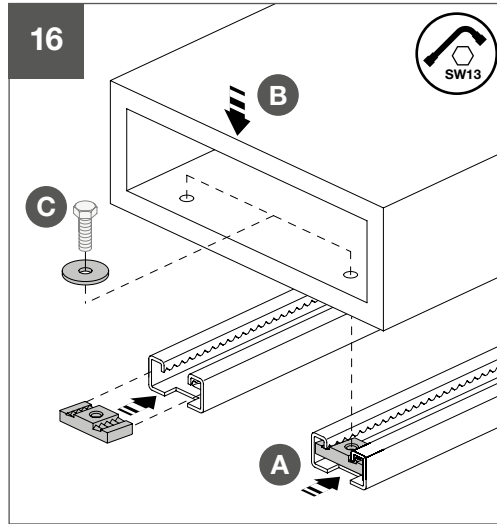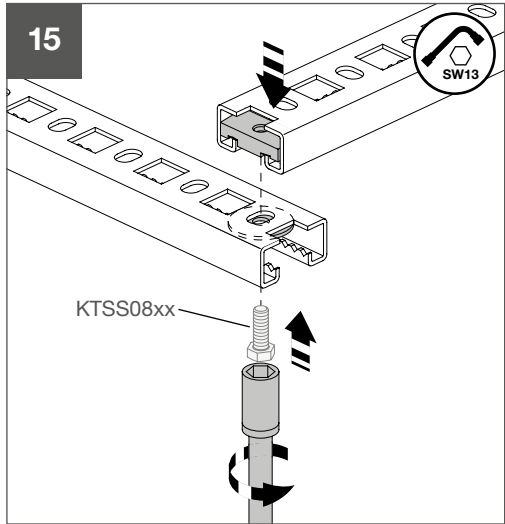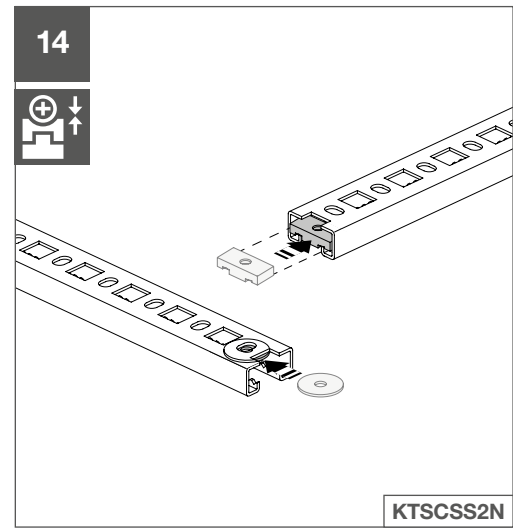




**Hinweise zur abgehängten Montage von FWK-Kanälen**

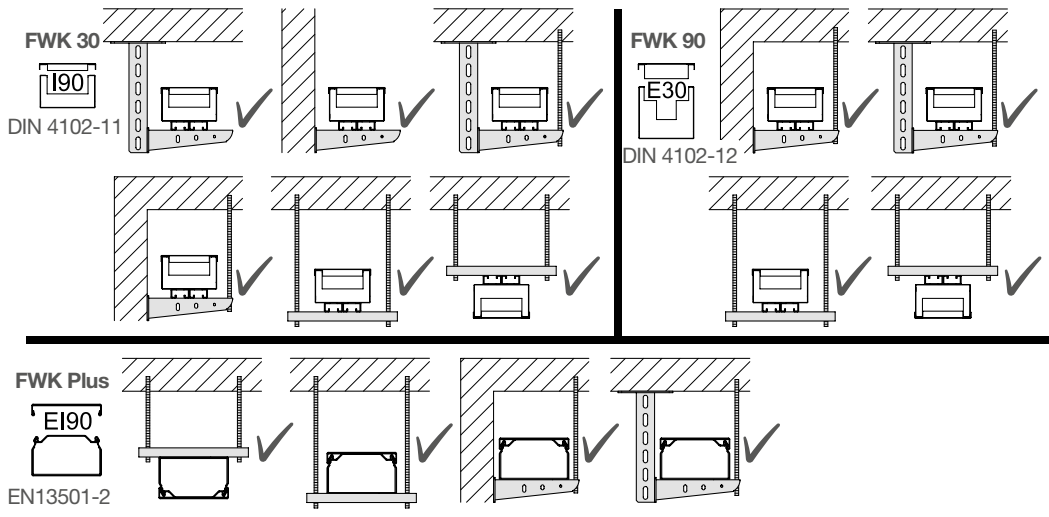


**FWK 3E**  
Abgehängte Montage nicht zulässig

**01**

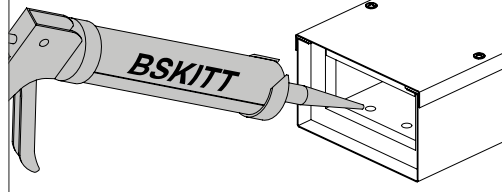

- Nicht benötigte Bodenlochungen mit BSKITT verschließen


**02**

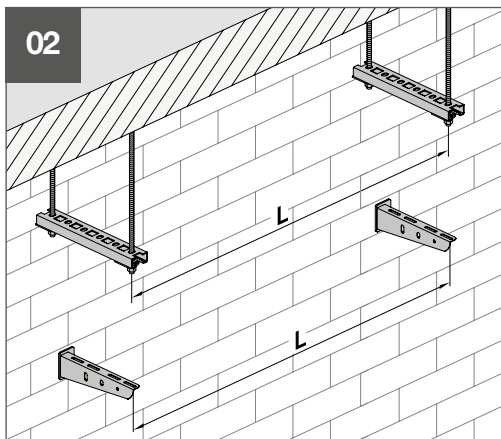

- Stützabstand (L) beachten. Siehe Tabelle unten.

**03**

**Befestigung Ausleger/ Abhänger an Wand und Decke**

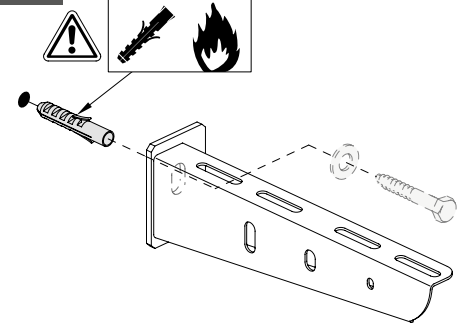


- Dübel mit Nachweis der brandschutz-technischen Eignung:  
– gemäß Zulassung (Dübelhersteller)

**04**

**FWK30**




**FWK90**

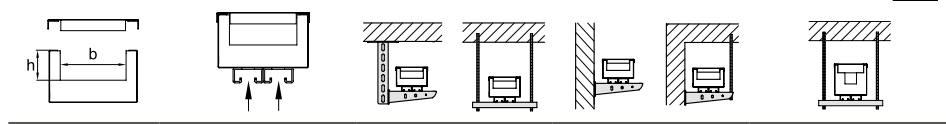

Kanal (hxb)	Anzahl C-Profil-schienen in Lauf-richtung	passender Ausleger	maximaler Stütz-abstand L (m)	maximaler Stütz-abstand L (m)
50060	1	KTSA0100	1,50	0,55
50110	2	KTSA0200	1,50	0,55
50210	2	KTSA0300	1,00	0,55
99160	2	KTSA0300	1,00	0,55
99260	2	KTSA0400	0,80	0,55

**05**

**FWK Plus**

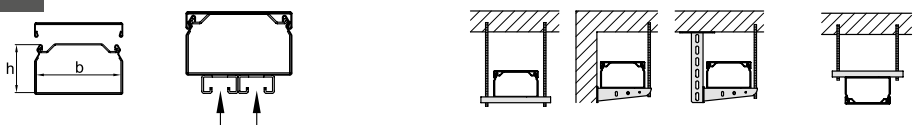

Kanal (hxb)	Anzahl C-Profil-schienen in Lauf-richtung	passender Ausleger	maximaler Stütz-abstand L (m)	maximaler Stütz-abstand L (m)
60 x 60	0	KTSA0100	1,50	1,20
60 x 100	0	KTSA0200	1,50	1,20
60 x 150	0	KTSA0200	1,50	1,20
60 x 150	0	KTSA0200	1,50	1,20
100 x 250	0	KTSA0300	1,50	1,20