

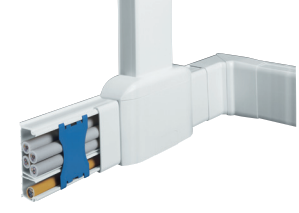


Kabeltransportgoten

in verkeerswit RAL 9016

	Ø 11 mm (vulgraad 0,5)	Kanaal- hoogte	Kanaal- breedte	Verpakking	Bodemprofiel met dekseel	Variabele binnenhoek	Variabele buitenhoek	Eindplaat	Vlakke hoek	T-stuk	Koppeling	Kabelklem	Scheidingsschot
tehalit.LFE					Materiaal: UV-bestendig kunststof – PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)				Ideaal voor: buiten				
	7	40	57	24 m	LFE4006009016			LFE6006069016			M7204	M7239	M2024
	23	60	110	14 m	LFE6011009016			LFE6011069016			M7224	M5429	M2026
tehalit.LFR					Materiaal: kunststof - PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)				Ideaal voor: ruimtebesparend opslaan en meenemen in de bus				
										Bijzonderheid: rol van 20 meter met dubbelzijdige tape en bodemperforatie voor kleef- en/of schroefbevestiging			
	-	7	12	20 m	LFR0701209016A								-
	1	16	16	20 m	LFR1501509016A								-
	1	20	20	20 m	LFR2002009016A								-
	2	20	35	20 m	LFR2003509016A								-
tehalit.LFK					Materiaal: kunststof – PVC Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)				Ideaal voor: woningen				
	1	13	24	84 m	ATA122009016	ATA122049016	ATA122039016	ATA122069016	ATA122059016	ATA122089016	ATA122079016		-
	1	13	24	84 m	ATA122019016	ATA122049016	ATA122039016	ATA122069016	ATA122059016	ATA122089016	ATA122079016		1x geïntegreerd
	2	13	32	60 m	ATA123009016	ATA123049016	ATA123039016	ATA123069016	ATA123059016	ATA123089016	ATA123079016		-
	2	13	32	60 m	ATA123019016	ATA123049016	ATA123039016	ATA123069016	ATA123059016	ATA123089016	ATA123079016		1x geïntegreerd
	3	13	52	48 m	ATA125009016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		-
	3	13	52	48 m	ATA125019016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		1x asymm. geïntegr.
	3	13	52	48 m	ATA125029016	ATA125049016	ATA125039016	ATA125069016	ATA125059016	ATA125089016	ATA125079016		2x geïntegreerd
	2	16	32	50 m	ATA163009016	ATA163049016	ATA163039016	ATA163069016	ATA163059016	ATA163089016	ATA163079016		-
	2	16	32	50 m	ATA163019016	ATA163049016	ATA163039016	ATA163069016	ATA163059016	ATA163089016	ATA163079016		1x geïntegreerd
	4	20	52	32 m	ATA205009016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		-
	4	20	52	32 m	ATA205019016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		1x asymm. geïntegr.
	4	20	52	32 m	ATA205029016	ATA205049016	ATA205039016	ATA205069016	ATA205059016	ATA205089016	ATA205079016		2x geïntegreerd
6	20	74	24 m	ATA207529016	ATA207549016	ATA207539016	ATA207569016	ATA207559016	ATA207589016	ATA207579016		2x geïntegreerd	

Kabeltransportgoten in het 'nieuwe wit' verkeerswit RAL9016

Bestelhulp

oktober 2022

Kabeltransportgoten vanaf nu in verkeerswit RAL 9016

Hager
Postbus 708
5201 AS 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84
Productvragen? Mail naar support@hager.nl
Of kijk op hager.com/nl



-  Hager Nederland
-  Hager Nederland
-  Hager TV Nederland

:hager


Kabeltransportgoten

nu in verkeerswit RAL 9016



	Ø 11 mm (vulgraad 0,5)	Kanaal- hoogte	Kanaal- breedte	Verpakking	Bodemprofiel met deksel	Binnenhoek	Variabele binnenhoek	Buitenhoek	Variabele buitenhoek	Eindplaat	Vestelbaar eindstuk	Vlakke hoek	T-stuk	Koppeling	Kabelklem	Scheidings- schot
--	---------------------------	-------------------	--------------------	------------	----------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------	-----------	------------------------	-------------	--------	-----------	-----------	----------------------


tehalit.LF Materiaal: kunststof – PVC Ideaal voor: kelders, garages, bedrijfsgebouwen
 Naast RAL9016 (verkeerswit) ook verkrijgbaar in RAL7030 (steengrijs) en RAL7035 (lichtgrijs)

	1	10	12	84 m	LF1001009016												
	1	15	15	44 m	LF1501509016												
	1	20	19	36 m	LF2002009016												
	2	20	33	40 m	LF2003509016	LFF2003549016		LFF2003539016		LFF2003569016		LFF2003559016	LFF2003589016				
	2	20	33	40 m	LF2003609016	LFF2003549016		LFF2003539016		LFF2003569016		LFF2003559016	LFF2003589016				1x geïntegreerd
	3	30	30	56 m	LF3003009016	LF3003049016		LF3003039016		LF3003069016		LF3003059016	LF3003089016	M7214			
	5	30	45	32 m	LF3004509016	LF3004549016		LF3004539016		LF3004569016		LF3004559016	LF3004589016	M7214			
	7	30	57	32 m	LF3006009016		LFF3006049016		LFF3006039016	LF3006069016	LFF3006069016	LFF3006059016	LF3006089016	M7214	M7239		
	6	40	40	32 m	LF4004009016	LF4004049016		LF4004039016		LF4004069016		LF4004059016	LF4004089016	M7204			
	7	40	57	24 m	LF4006009016		LFF4006049016		LFF4006039016	LF4006069016	LFF4006069016	LFF4006059016	LF4006089016	M7204	M7239	M2024	
	10	40	90	20 m	LF4009009016		LFF4009049016		LFF4009039016	LF4009069016	LFF4009069016	LFF4009059016	LF4009089016	M7204	M7248	M2024	
	13	40	110	16 m	LF4011009016		LFF4011049016		LFF4011039016	LF4011069016	LFF4011069016	LFF4011059016	LF4011089016	M7204		M2024	
	12	60	57	16 m	LF6006009016		LFF6006049016		LFF6006039016	LF6006069016	LFF6006069016	LFF6006059016	LF6006089016	M7224	M7239	M2026	
	18	60	90	16 m	LF6009009016		LFF6009049016		LFF6009039016	LF6009069016	LFF6009069016	LFF6009059016	LF6009089016	M7224	M7248	M2026	
	23	60	110	16 m	LF6011009016		LFF6011049016		LFF6011039016	LF6011069016	LFF6011069016	LFF6011059016	LF6011089016	M7224		M2026	
	23	60	110	16 m	LF6011109016		LFF6011049016		LFF6011039016	LF6011069016	LFF6011069016	LFF6011059016	LF6011089016	M7224	M7249	1x geïntegreerd	
	30	60	150	8 m	LF6015009016	LF6015049016		LF6015039016		LF6015069016		LF6015059016	LF6015089016	G1720	M7250	M2026	
	38	60	190	8 m	LF6019009016	LF6019049016		LF6019039016		LF6019069016		LF6019059016	LF6019089016	G1720	M7251	M2026	
	46	60	230	8 m	LF6023009016	LF6023049016		LF6023039016		LF6023069016		LF6023059016	LF6023089016	G1720	M7252	M2026	


tehalit.FB Materiaal: kunststof – PVC Ideaal voor: productielocaties, werkplaatsen en laboratoria Bijzonderheid: toepassen inbouwcomponenten mogelijk
 Naast RAL9016 (verkeerswit) ook verkrijgbaar in RAL7030 (steengrijs) en RAL7035 (lichtgrijs)

	23	61	110	16 m	FB6011009016	LF6011049016		LF6011039016		FB6011069016		LF6011059016	LF6011089016		M5280	M1346	
	27	61	130	8 m	FB6013009016	FB6013049016		FB6013039016		FB6013069016		FB6013059016	FB6013089016		M5281	M1346	
	31	61	150	8 m	FB6015009016	LF6015049016		LF6015039016		LF6015069016		LF6015059016	LF6015089016		M5282	M1346	
	39	61	190	8 m	FB6019009016	LF6019049016		LF6019039016		LF6019069016		LF6019059016	LF6019089016		M5283	M1346	
	47	61	230	8 m	FB6023009016	LF6023049016		LF6023039016		LF6023069016		LF6023059016	LF6023089016		M5284	M1346	
	33	82	130	16 m	FB8013009016	FB8013049016		FB8013039016		FB8013069016		FB8013059016			M5281	M1346	
	77	100	230	6 m	FB9923009016	FB9923049016		FB9923039016		FB9923069016		FB9923059016			M5284	M1629	

tehalit.LFH Materiaal: halogeenvrij kunststof – PC/ABS Ideaal voor: openbare gebouwen, waar halogeenvrij kunststof verlangd wordt
 Verkrijgbaar in RAL9016 (verkeerswit)

	1	20	19	36 m	LFH2002009016					LF2002069016							
	5	30	45	32 m	LFH3004509016	LF3004549016		LF3004539016		LF3004569016		LF3004559016	LF3004589016	M7214			
	7	40	57	24 m	LFH4006009016		LFF4006049016		LFF4006039016		LFF4006069016	LFF4006059016	LF4006089016	M7204	M7239	MH2024	
	18	60	90	16 m	LFH6009009016		LFF6009049016		LFF6009039016		LFF6009069016	LFF6009059016	LF6009089016	M7224	M7248	MH2026	
	23	60	110	16 m	LFH6011009016		LFF6011049016		LFF6011039016	LF6011069016	LFF6011069016	LFF6011059016	LF6011089016	M7224		MH2026	

tehalit.LFS Materiaal: verzinkt plaatstaal Ideaal voor: omgevingen die om extra robuustheid en mechanische vastheid vragen
 Naast RAL9016 (verkeerswit) ook verkrijgbaar in VERZ (verzinkt plaatstaal)

	1	18	19	72 m	LFS2002009016					LFS2002069016				R2320VERZ			
	4	30	45	32 m	LFS3004509016	LFS3004549016		LFS3004539016		LFS3004569016		LFS3004559016	LFS3004589016	R2330VERZ			
	7	40	60	12 m	LFS4006009016	LFS4006049016		LFS4006039016		LFS4006069016		LFS4006059016	LFS4006089016	R2504VERZ	R2290VERZ		
	12	60	60	8 m	LFS6006009016	LFS6006049016		LFS6006039016		LFS6006069016		LFS6006059016	LFS6006089016	R2604VERZ	R2290VERZ		
	21	60	100	6 m	LFS6010009016	LFS6010049016		LFS6010039016		LFS6010069016		LFS6010059016	LFS6010089016	R2604VERZ	M6291	TWS70VERZ	
	29	60	150	6 m	LFS6015009016	LFS6015049016		LFS6015039016		LFS6015069016		LFS6015059016	LFS6015089016	R2604VERZ	M6292	TWS70VERZ	
	41	60	200	6 m	LFS6020009016	LFS6020049016		LFS6020039016		LFS6020069016		LFS6020059016	LFS6020089016	R2604VERZ	M6293	TWS70VERZ	



Er is veel aandacht aan deze bestelhelp besteed, maar fouten of wijzigingen in de informatie kunnen niet worden uitgesloten. Voor de meest recente bestelhelp kijk je op: hg.news/NL/LF