

Serie 1930

Strömställarserie från Hager

:hager

Serie 1930

I plast

Hager och Bauhaus delar samma passion för samspel mellan form och funktion. I dag hittar du både tidlösa klassiker och riktigt modern teknik i den Bauhaus-inspirerade serien 1930 från Hager. I sitt originalutförande är den infälld. Den finns även som utanpåliggande med förhöjningsram, likt bilden till höger.



Ramar och centrumbricka med vred i serie 1930 finns i plast. Färger: svart, vit samt matt svart.

Version: Ramar 1-facks-, ytter- & innerramar för flera kombinationer/horisontella och vertikala
Ytermått (1x): Ø 80 mm



PLY unestablished furniture GmbH, Hamburg
Inredning: PLY



Serie 1930

Porslin från Rosenthal

Serie 1930, tillverkad av äkta porslin från Rosenthal. Hyllar hantverk och perfekt form. Det tar oss, tillsammans med en legendarisk porslinstillverkare, tillbaka till originalmaterialet för högkvalitativa strömställare.



Ramar och centrumbricka med vred finns i porslin från Rosenthal.
Färger: svart och vit.

Version: 1-facksramar
Yttermått (1x): Ø 84,5 mm



Serie 1930

Belyst

1930 med status- och orienteringsljus. Det svala vita orienteringsljuset lyser kontinuerligt och gör brytaren diskret synlig i mörkret. Den varmvita statusbelysningen kan indikera om ett vägguttag används eller som en stör ej-funktion i konferensrum.



Belyst vridströmställare i serie 1930 finns i:

Plast: svart, vit och matt svart

Porlin: svart och vit




Vridbrytare 1930 Belyst
Inredning: WB Schmidt

Hemma hos Arkitekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löfs arkitektkontor har nischat sig mot det övre segmentet av marknaden för nyproducerade bostäder. Här visar han upp sitt nya hem och bostad.



Andreas Martin-Löf

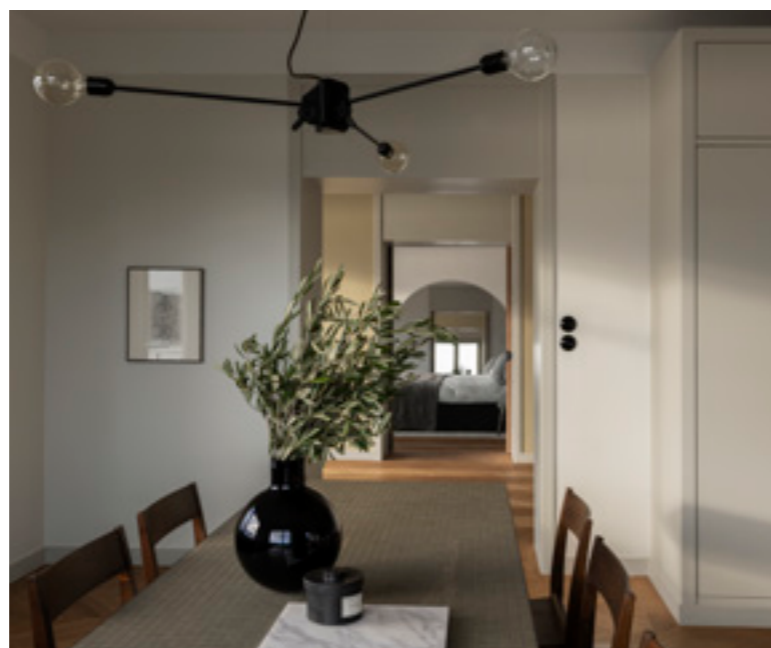

Arkitektbyrån ligger bland annat bakom utformningen av lyxlägenheterna i de fjorton översta våningarna i Karlatornet i Göteborg. De ligger också bakom lägenhetsutformningarna i det som kallas Sveriges dyraste bostadsrättsförening, Continental apartments i centrala Stockholm. För den stora massan är Andreas Martin-Löf kanske mest känd från SVT-produktionen Hemma hos arkitekten. Inspirationen till sitt nya kontor och lägenhet vid Norr Mälarstrand hämtade han från byggnadens originalinredning från 1936.

– I trapphuset hittade jag sådana där gamla svarta strömbrytare med röd knapp på. Den strömbrytarserie som föll nära till hands att använda var 1930 i svart porslin. Det är en produkt som tar avstamp i 1930-talet och samtidigt visar en ny riktning för ett modernt boende.



01



02

- 01 Villa, Göteborg
- 02 Villa, Göteborg
- 03 Hotel AtSix, Stockholm
- 04 Hotel AtSix, Stockholm

Du hittar strömställare och system från Hager i världens vackraste och mest spännande byggnader.

För på dessa platser ägnas största uppmärksamhet åt högsta kvalitet.

Förutom de referenser som visas i den här broschyren finns det många andra välkända byggnader som på nytt uppnår sina ambitioner när de använder sig av Hagerprodukter.



05

Inget utrymme för kompromisser



03




04



07



08

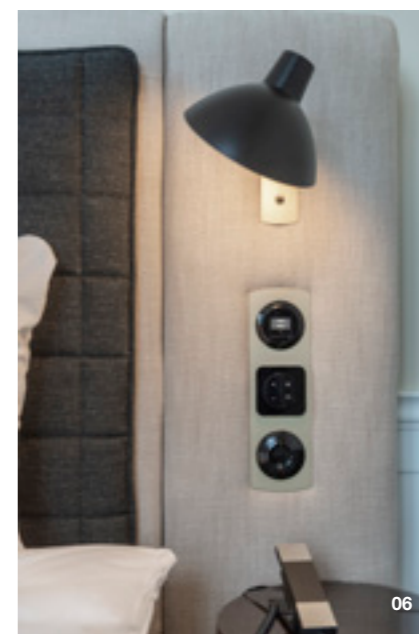

06



Fler referensobjekt



Hagers produktkatalog


- 05 Hotell, Villa Copenhagen
- 06 Hotell, Villa Copenhagen
- 07 Eventyr Nine Yards kontor, Göteborg
- 08 Sommarstuga, Hamburgsund

Strömställarserie 1930

Vit plast

Serie 1930 i sin funktionella Bauhaus-design skapar en speciell miljö och är den perfekta kombinationen av innovativ teknik och tidlös design.


Strömställare går ej att komplettera med fjäder.
Tryckknappar är alltid återfjädrande, demontering av fjäder möjlig.

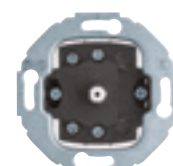

Strömställarinsatser

E-nr.	Benämning
18 019 85	Trapp/1-pol
18 019 84	Kron
18 019 86	Kors
18 019 87	2-pol


18 019 85



Termostat

E-nr.	Benämning
85 802 21	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, vit


85 802 21

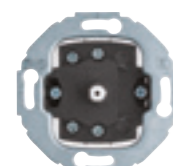

Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)

E-nr.	Benämning
18 019 79	Trapp/1-pol
18 019 76	Kron


18 019 79



Dimmerinsatser med vred

E-nr.	Benämning
13 606 38	Dimmer UNI, LED 100W, vit
13 606 40	Dimmer Slav, vit

13 606 38



Centrumbricka & vred

E-nr.	Benämning
18 033 46	Vred vit
18 006 24	Centrumbricka blind, vit


18 033 46



Vägguttagsinsats

E-nr.	Benämning
18 033 36	1-Vägs uttag, vit


18 033 36



Kombinationsramar

E-nr.	Benämning
18 011 33	Ram 1-fack, vit
18 001 72	Ram 1-fack ytter, vit
18 001 74	Ram 1-fack inner, vit
18 015 46	Ram 1-fack, Ø58 mm vit*


18 011 33



Datauttagsinsats

E-nr.	Benämning
51 174 28	Datauttag 1xKat. 6e
51 175 74	Datauttag 2xKat. 6e
51 185 86	Centrumbricka 1xRJ45, vit
18 034 26	Centrumbricka 2xRJ45, vit


51 174 28

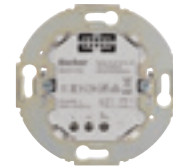

Rörelsedetektor

E-nr.	Benämning
13 604 43	Insats 1930, 120W LED
13 002 88	Detektor 1,1m, Ø58 mm, vit

13 604 43



USB-uttagsinsats

E-nr.	Benämning
52 003 64	Uttag 2 x USB A, vit
62 203 55	Centrumbricka USB, vit

52 003 64



Förhöjningsram

E-nr.	Benämning
18 009 10	Förhöjningsram 36 mm, vit


18 009 10



Förhöjningsram

E-nr.	Benämning
18 009 10	Förhöjningsram 36 mm, vit

18 009 10

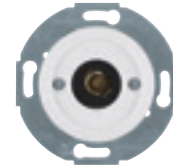

Tryckknapp, belyst

E-nr.	Benämning
18 010 24	Tryckknapp E10, vit

18 010 24



Kombination med 2 ytter- och 1 innersram


* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkorts läsare etc.

Strömställarserie 1930

Svart plast

Serie 1930 i sin funktionella Bauhaus-design skapar en speciell miljö och är den perfekta kombinationen av innovativ teknik och tidlös design.

Strömställare går ej att komplettera med fjäder.
Tryckknappar är alltid återfjädrande, demontering av fjäder möjlig.



Strömställarinsatser

E-nr.	Benämning
18 019 85	Trapp/1-pol
18 019 84	Kron
18 019 86	Kors
18 019 87	2-pol


18 019 85



Termostat

E-nr.	Benämning
85 801 98	Golvvärmetermostat, Ø58 mm, svart


85 801 98



Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)

E-nr.	Benämning
18 019 79	Trapp/1-pol
18 019 76	Kron


18 019 79



Dimmerinsatser med vred

E-nr.	Benämning
13 606 39	Dimmer UNI, LED 100W, svart
13 606 41	Dimmer Slav, svart

13 606 39



Centrumbricka & vred

E-nr.	Benämning
18 033 47	Vred svart
18 006 25	Centrumbricka blind, svart


18 033 47



Vägguttagsinsats

E-nr.	Benämning
18 033 37	1-Vägs uttag, svart


18 033 37



Kombinationsramar

E-nr.	Benämning
18 011 34	Ram 1-fack, svart
18 001 71	Ram 1-fack ytter, svart
18 001 73	Ram 1-fack inner, svart
18 904 79	Ram 1-fack, Ø58 mm, svart*


18 011 34



Datauttagsinsats

E-nr.	Benämning
51 174 28	Datauttag 1xKat. 6e
51 175 74	Datauttag 2xKat. 6e
51 186 23	Centrumbricka 1xRJ45, svart
18 034 27	Centrumbricka 2xRJ45, svart


51 174 28



Rörelsedetektor

E-nr.	Benämning
13 604 43	Insats 1930, 120W LED
13 002 87	Detektor 1,1m, Ø58 mm, svart

13 604 43

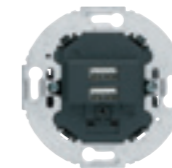

USB-uttagsinsats

E-nr.	Benämning
52 003 63	Uttag 2 x USB A, svart
62 203 61	Centrumbricka USB, svart

52 003 63



Förhöjningsram

E-nr.	Benämning
18 009 07	Förhöjningsram 36 mm, svart


18 009 07



Förhöjningsram

E-nr.	Benämning
18 009 07	Förhöjningsram 36 mm, svart

18 009 07



Tryckknapp, belyst

E-nr.	Benämning
18 010 25	Tryckknapp E10, svart

18 010 25



Kombination med 2 ytter- och 1 innersram

* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkorts läsare etc.

Strömställarserie 1930

Porslin från Rosenthal

Serie 1930 i porslin från Rosenthal består av 1-facksramar samt centrumbrickor med vred.

Alla andra produkter tas ur serie 1930 i plast.
Rekommenderat c/c avstånd 91 mm.



18 021 46

Centrumbricka & vred

E-nr.	Benämning
18 021 46	Vred porslin, vit
18 021 45	Vred porslin, svart



18 021 45



18 001 76

Ramar

E-nr.	Benämning
18 001 76	Ram 1-fack porslin, vit
18 001 75	Ram 1-fack porslin, Svart

OBS! Kombinationsramar finns ej i serien i porslin från Rosenthal



18 001 75

Gemensamma tillbehör serie 1930

E-nr.	Benämning
18 018 88	LED-lampa utan N-ledare, 0,4 mA
18 018 87	LED-lampa med N-ledare, 1,7 mA För bakgrundsbelysning



18 018 88



18 010 56



18 000 15



18 010 53

Gemensamma tillbehör serie 1930

E-nr.	Benämning
18 010 55	Trycke vit
18 010 56	Trycke svart
18 000 15	Trycke lampsymbol vit
18 000 17	Trycke klocksymbol vit
18 000 18	Trycke Röd transparent
18 010 53	LED-lampa E10 230V
18 010 52	Glimlampa E10 230V

Strömställarserie 1930

Matt svart

Nostalgi med soft touch – Vrid tillbaka tiden utan att offra de tekniska framstegen: Serien 1930 ser inte bara ut att vara från den gamla goda tiden – den känns också som det. Den mjuka ytan är utformad så att varje kontakt med den ger en varm och sammetslen känsla. Den som känner sig hemma i en retrolook eller vill lägga till nostalgiska accenter till en modern livsmiljö hittar detta i vackra Manufaktur Edition av Serie 1930 från Hager.



18 019 85

Strömställarinsatser

E-nr.	Benämning
18 019 85	Trapp/1-pol
18 019 84	Kron
18 019 86	Kors
18 019 87	2-pol



MAN0101317

Dimmerinsatser med vred

E-nr.	Benämning
MAN0101317	Dimmer UNI, LED 100W, svart
MAN0101417	Dimmer Slav, svart



18 019 79

Tryckknappsinsatser (återfjädrande strömställare)

E-nr.	Benämning
18 019 79	Trapp/1-pol
18 019 76	Kron



MAN0100817

Vägguttagsinsats

E-nr.	Benämning
MAN0100817	1-Vägs uttag, Matt svart



Komplett produkt

Centrumbricka & vred

E-nr.	Benämning
MAN0101217	Vred Matt svart
MAN0102617	Centrumbricka blind, matt svart



51 174 28

Datauttagsinsats

E-nr.	Benämning
51 174 28	Datauttag 1xKat. 6e
51 175 74	Datauttag 2xKat. 6e
MAN0101917	Centrumbricka 1xRJ45, Matt svart
MAN0102017	Centrumbricka 2xRJ45, Matt svart



MAN0100017

Kombinationsramar

E-nr.	Benämning
MAN0100017	Ram 1-fack, Matt svart
MAN0100217	Ram 1-fack ytter, Matt svart
MAN0100117	Ram 1-fack inner, Matt svart
MAN0100517	Ram 1-fack, Ø58 mm Matt svart*




MAN0101917



MAN0100617

Förhöjningsram


E-nr.	Benämning
MAN0100617	Förhöjningsram 1-fack Matt svart

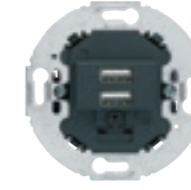

52 003 63

USB-uttagsinsats

E-nr.	Benämning
52 003 63	Uttag 2 x USB A, svart
MAN0101717	Centrumbricka USB, Matt svart

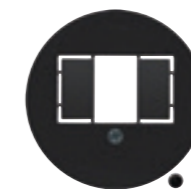

MAN0101717

* Ram för produkter med diameter Ø58 mm t.ex. rörelsedetektorer, hotellkortsläsare etc.



Hager Elektro AB

Telefon: 031 - 706 39 00

info@hager.se

hager.se