



Guide gammes



Sommaire

Résidentiel

	p.
01 Pièces à vivre	
Optima système de moulures	3
Tmr moulures auto-adhésives	3
Optima appareillages en saillie	4
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
02 Espace technique électrique du logement	
Tecnica-GTL goulottes universelles pour ETEL	6
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
03 Parties communes	
Tecnica-GTL goulottes IK10	6
Ta-g goulottes IK10	9
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
04 Locaux techniques et extérieurs	
Cnd goulottes pour climatisation et pompe à chaleur	7
Tpd goulottes pour ascenseur	7
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
NOUVEAU Hk tubitech tubes IRL 3321	27
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	28
Pico boîtes de dérivation étanches	30

Tertiaire

	p.
05 Distribution murale	
Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution	8
Tercia appareillages 45 spécial goulottes	11
Tercia système de goulottes d'installation	14
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
06 Distribution par le plafond	
Tercia appareillages 45 spécial goulottes	11
Tercia colonnes	16
Tercia colonnes mobiles	17
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
07 Distribution par le plancher	
Tercia appareillages 45 spécial goulottes	11
Tercia colonnettes	17
Tercia boîtes de sol	18
Tercia nourrices	19
Tercia passages de plancher	20
Tba système de plinthes et chambranles	20
Tbn Tcn système de plinthes et chambranles	21
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
08 Locaux techniques et extérieurs	
Cnd conduits pour climatisation et pompe à chaleur	7
Tpd goulottes pour ascenseur	7
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
NOUVEAU Hk tubitech tubes IRL 3321	27
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	28
Pedro coffrets polyester étanches IP66	29
Pico boîtes de dérivation étanches	30

Industrie

	p.
09 Goulottes de câblage	
T1-d goulottes de câblage pas de 12,5	22
T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5	22
T1-n goulottes de câblage pas de 20	22
Tpd goulottes pour ascenseur	7
10 Compléments au câblage	
Spiralite gaines spiralées	24
Omega G1 profilés DIN	24
Tracy gaines chaussettes	24
Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives	24
11 Enveloppes étanches	
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	28
Pedro coffrets polyester étanches IP66	29
Pico boîtes de dérivation étanches	30

Infrastructure

	p.
12 Goulottes de câblage	
T1-zh goulottes de câblage sans halogène pas de 12,5	22
13 Enveloppes étanches	
Pablo coffrets modulaires étanches IP65	28
Pedro coffrets polyester étanches IP66	29
Pico boîtes de dérivation étanches	30
14 Conduits	
NOUVEAU Sevo + gaines ICTA	25
NOUVEAU Hk tubitech tubes IRL 3321	27

Optima

moules

 


Tmr

moules auto-adhésives



Blanc RAL 9010



Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m



+ d'infos

P	lxP	TMR	
7	—	TMR 12x7	B00369
12	—	TMR 12x12	B00308
—	—	TMR 16x12	B00312

Blanc RAL 9010



P I/nbc*xP (mm)

P	I/nbc*xP (mm)	TM
12,5	TM 22/1x12,5	B08800
	TM 22/2x12,5	B08801
	TM 32/1x12,5	B08802
	TM 32/2x12,5	B08803
16	TM 34/1x16	B08804
	TM 34/2x16	B08805
20	TM 52/1x20	B08808
	TM 52/2x20	B08809
	TM 52/3x20	B08810
22	TM 80/3x22	B08811
9	LPDC ⁽¹⁾ 32x9	B08813

Longueurs

Socle + couvercle
lg std 2 m



Composants

Angle intérieur extérieur plat Joint de couvercle Té de dérivation Embout Boîte de dérivation Point de centre lumineux



AIM	AEM	APM	GM	IM	LM	SDMN	P-DCL ⁽²⁾
B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825	B00677	B08875
B08820	B08821	B08822	B08823	B08824	B08825	B00677	B08875
B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835	B00677	B08875
B08830	B08831	B08832	B08833	B08834	B08835	B00677	B08875
B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845	B00677	
B08840	B08841	B08842	B08843	B08844	B08845	B00677	
B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677	
B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677	
B08860	B08861	B08862	B08863	B08864	B08865	B00677	
B08876	B08877	B08878	B08879	B08880	B08890		

lg std 2,5 m

Boîtiers d'appareillages en saillie

App. simple Optima App. double Optima App. simple Lgd™ App. double Lgd™ App. simple Airéa™



SMS-AT ⁽³⁾	SMD-AT ⁽³⁾	SMS-O ⁽³⁾	SMD-O ⁽³⁾	SM-A ⁽³⁾
B08816	B08817	B08818	B08819	B08828
B08816	B08817	B08818	B08819	B08828
B08816	B08817	B08818	B08819	B08838
B08816	B08817	B08818	B08819	B08838
B08855	B08856	B08858	B08859	B08847
B08855	B08856	B08858	B08859	B08847
B08872	B08873	B08870	B08871	B08868
B08872	B08873	B08870	B08871	B08868
B08872	B08873	B08870	B08871	B08868

Boîtiers de reprise saillie

Simple Double



BS SAILLIE⁽⁴⁾ BD SAILLIE⁽⁴⁾

* nbc : nombre de compartiments

⁽¹⁾ LPDC : Liaison Point De Centre

⁽²⁾ P-DCL : le Point De Centre Lumineux, s'utilise avec ou sans moule (obturateur intégré). Livré avec piton et chevilles

⁽³⁾ Boîtiers d'appareillages (livrés sans appareillage) : montage vertical, horizontal, sans moule, sur moule traversante ou en bout de moule

⁽⁴⁾ Boîtiers d'appareillages : (livrés sans appareillage) avec ou sans moule



Compatible
Optima appareillages
en saillie
pages 4 et 5



+ d'infos



Outils de coupe
et de fixation
page 8

Optima appareillages en saillie

Courants forts

Interrupteurs InterBP™



	Interrupteurs InterBP™		Voyants à câbler pour InterBP™					
	Simple	Double	250V ^②			12/24V ^③		
			0,5 mA	1mA	1 mA			
10 AX - 250 V ~ IP2XC Blanc RAL 9010								
	INTERBP	2INTERBP	BLEU	BLANC	ROUGE	BLEU	BLANC	ROUGE
Interrupteur* Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88001* 	B88040* 	B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
Interrupteur* avec porte-étiquette ^④ Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88025* 		B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694
Interrupteur* pour VMC Va-et-vient* Bouton poussoir*	B88048* 		B88690	B88692	B88691	B88693	B88695	B88694


m/p : m (mètre) / p (pièce)
*Devient lumineux avec voyants B88690 à B88695

① À fermeture JF
② Voyant 250 V : usage classique
③ Voyant 12/24 V : installation avec un minimum de voltage 24 V
④ Prise de courant double horizontale pré-câblée
⑤ Pour câbles : 1,5 à 12 mm



InterBP™
du va-et-vient au bouton poussoir en 1 clic

Prises de courant

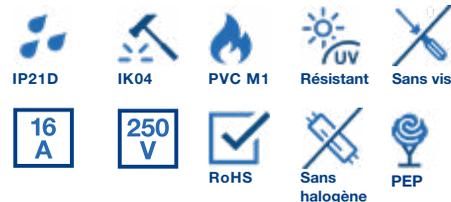

	Simple	Double
Blanc RAL 9010 Prise de courant à éclipses 16 A - 250 V ~ IP2XC		
	AP-SO PC	AP-SO 2PC
Prise 2P + T	B88100	B88122 ^④
Prise 2P	B88102	

Autres fonctions



Sortie de câble	Support 45x45 2 modules
SORTIE ^⑤	SUPPORT 45
B88155	B88450



+ d'infos

Compatible
Optima
moules
page 3



Courants faibles

Prises RJ45



Prises RJ45 avec clapet anti-poussière
Contacts auto-démoussants sans outil
Raccordement selon code couleur
Normalisé EIA/TIA 568 A ou B

Blanc RAL 9010	AP-SO CAT 6	AP-SO CAT 6 BLINDE
Catégorie 6 UTP / grade 1	B88220	
Catégorie 6 FTP / grade 1		B88223
Catégorie 6a / grade 3 TV		B88228

Prises de communication



Blanc RAL 9010	B88200	B88250	B88253	B88256	B88257

Boîtiers d'appareillages en saillie pour gamme Optima

Compatibles moulures et appareillages Optima

A installer avec ou sans moulure



	Simple	Double	Simple	Double
Blanc RAL 9010	SMS-AT	SMD-AT	BS SAILLIE OP	BD SAILLIE OP
Profondeur 12,5	B08816	B08817	B88081	B88082
Profondeur 16	B08855	B08856		
Profondeur 20	B08872	B08873		



Tecnica-GTL goulottes universelles pour ETEL⁽¹⁾



IP40



IK08 système



IK10 longueur⁽²⁾



960°C longueur



PVC M1



Ne propage pas la flamme



Résistant UV



RoHS



IK10

B08700 GTL-Multipack250

1 socle de 2,60 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,60 m, largeur 17 cm
1 couvercle de 2,60 m, largeur 7 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾



B08701 GTL-Chronopack250

2 socles de 1,3 m avec cloison intégrée
2 couvercles de 1,3 m, largeur 17 cm
2 couvercles de 1,3 m, largeur 7 cm
2 éclisses pour socle
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾



IK10

B08702 GTL-Monopack250

 
1 socle de 2,6 m avec cloison intégrée
1 couvercle de 2,6 m, largeur 25 cm
12 vis de montage coffret
4 jeux de 2 agrafes
12 adaptateurs pour coffret Hager
12 adaptateurs pour coffret Schneider⁽²⁾
8 adaptateurs pour coffret Legrand⁽²⁾



+ d'infos



Blanc RAL 9010



l/nbc*xP

	GTL-MULTIPACK 250	B08700 ⁽³⁾
250/2x60	GTL-CHRONOPACK 250	B08701
	GTL-MONOPACK 250	B08702 ⁽³⁾

Packs	Composants											
	Socle + couvercle(s)	Socle ⁽⁴⁾ lg std 2,6 m	Ensemble de couvercles ⁽⁴⁾ 17+7 cm	Couvercle 25 cm	Cloison de séparation lg std 2 m	Embout de fermeture	Jonction couvercles coffret	Supports coffret universels (x4) ⁽⁶⁾	Cornets d'épanouissement		Joint souple GTL lg std 3 m	
									haut	bas		
		SOCLE-GTL 250	COV-GTL 170+70	COV-GTL 250	SEP-G 60	LAN	JCT	STU	CEH	CEB	JS-GTL	
		B08700 ⁽³⁾	B08701	B08704	B08705	B02415	B08710	B08711	B08712	B08713	B08714	B08716

* nbc : nombre de compartiments

⁽¹⁾ ETEL : Espace Technique Electrique du Logement

⁽²⁾ Marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec notre société

⁽³⁾ IK10 : GTL-MULTIPACK250 et GTL-MONOPACK250

⁽⁴⁾ Socle-GTL : livré avec un jeu d'agrafes et vis de fixation

⁽⁵⁾ Ensemble de couvercles : 1 sachet contenant 1 couvercle de 17 cm + 1 couvercle de 7 cm de largeur (1 colisage de COV-GTL 170+70 = 10 sachets de 2 couvercles)

⁽⁶⁾ Supports coffret universels : 1 sachet de 4 supports permettant le montage de 2 coffrets

(1 colisage de STU = 3 sachets de 4 supports)

Cnd goulottes pour climatisation et pompe à chaleur



PVC M1



Résistant



RoHS

Blanc RAL 9010

Longueurs

Composants

Socle + couvercle
lg std 2 m

Angle

intérieur extérieur plat

Joint de
couvercle

Té de
dérivation

Embout

Sortie
murale

Réducteur

Passage
de mur



P

lxP (mm)

CND

CAI

CAE

CAP

CGC

CDT

CTT

CCM

CRD

CPM

50	65x50	B06810	B06812	B06811	B06813	B06815		B06816	B06814		B06817
60	90x60	B06820	B06822	B06821	B06823	B06825	B06828	B06826	B06824	B06829	B06827
75	120x75	B06830	B06832	B06831	B06833	B06835	B06838	B06836	B06834	B06839	B06837



+ d'infos



IBOCO

Tpd goulottes pour ascenseur



PVC M1



RoHS



PEP

Gris RAL 7030

Longueurs

Composants

 
Socle +
couvercle
lg std 2 m

Couvercle
suppl.
lg std 2 m

Cloison de
séparation
lg std 2 m

Élément de
fixation*
interne

Support
pour collier
nylon*



P

lxP (mm)

TPD

COV

SEP-E

ZP1

ZP2

50	37,5x50	B08203	B09583	B00856	B06560	B06561
	50x50	B08213	B09582	B00856	B06560	B06561
75	75x50	B08204	B09581	B00856	B06560	B06561
	100x50	B08214	B00706	B00856	B06560	B06561
	125x50	B08205		B00856	B06560	B06561

* Montage uniquement sur châssis



+ d'infos



Ta-e Ta-s Ta-g goulottes de distribution



+ d'infos

Profondeur 17

Blanc RAL 9010

		Longueurs		Composants						
		Socle + couvercle lg std 2 m		Angle			Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	Boîte de dérivation
				intérieur	extérieur	plat				
	P	TA-E	TA-S	AIM	AEM	APM	IM	LM	GM	SDMN
	15x17	B00379		B00390	B00403	B00414	B00535	B00577	B00590	B00677
IK07	17	25x17	B00380	B00391	B00404	B00415	B00536	B00578	B00591	B00677
		40x17	B00381 B00382	B00395	B00406	B00425	B00541	B00579	B00597	B00677

Profondeur 25

Blanc RAL 9010

		Longueur	Composants						
		Socle + couvercle lg std 2 m	Angle			Té de dérivation	Embout	Joint de couvercle	
			intérieur	extérieur	plat				
	P	TA-E	NIA	NEA	NPAN	NTAN	LAN	GAN	
IK07	25	40x25	B00686	B00688	B00689	B00690	B00692	B00695	B00694

Ta-e goulotte non cloisonnée
Ta-s goulotte cloisonnée
Ta-g goulotte cloisonnable



Outils de coupe et de fixation

CORNER	B03001	
DISCOVER	B06472	
Pince SX25* Lame de rechange Longueur lame 11 cm	B01029 B01031	
DUCTACOL	B02550	
Pistolet BC	B02500	

*Uniquement pour les profondeurs 17, 25 et 30

Profondeurs 30 et 40

Blanc RAL 9010

Longueurs

Composants

Boîtiers d'appareillages



Socle + couvercle
longueur std 2 m

Cloison de
séparation
pour TA-G
lg std 2 m

Agrafe
retenue
de câbles

Angles variables
de 70° à 120°
intérieur extérieur

Angle
plat

Embout

Tés de dérivation
avec réducteur TA-C

Joint de
couvercle

Embout de
passage
mur

Boîte de
dérivation

Joint de sol
réhausseur
lg std 2 m

Couvercle
suppl.
lg std 2 m

Joint de
socle
éclisse

2 modules
compacts

4 modules
compacts



	P	I x P (mm)	TA-E	TA-S	TA-G ⁽¹⁾	SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	NTAG	GAN	RQM	SDN	DST	COV-N	JSE ⁽²⁾	PDA-45N	PDA-M4	
IK07	30	25x30	B00323					B01721	B01705	B01737	B00867	B01753		B00883		B01769						
IK07	40	40x40	B00324				B07711	B01722	B01706	B01738	B00868	B01754	B04567	B00884		B01769			B00851			
		60x40	B00325	B00339 ⁽³⁾	B01780	B02414	B07712	B01723	B01707	B01739	B00869	B01755	B04567	B00885		B01769	B01913	B01794	B00851			
IK08	40	80x40	B00320		B01781	B02414	B07713	B01724	B01708	B01740	B00871	B01756	B04567	B00886	B01775	B01769	B01913	B01795	B00851	B00513		
		100x40	B00329		B01782	B02414	B07714	B01725	B01709	B01741	B00873	B01757		B00887	B01776	B01769	B01913	B01796	B00851	B00514	B00519	
		120x40	B00330		B01783	B02414	B07715	B01726	B01710	B01742	B00876	B01758		B00888	B01777	B01769	B01913	B01797	B00851	B00515	B00520	

⁽¹⁾ Livrée sans cloison

⁽²⁾ JSE (joint de socle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs

⁽³⁾ Ta-s 60x40 conforme IK10

IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E - soit 1 tous les 50 cm

Résistance mécanique IK10



1 longueur Ta-g de 2 m



4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)



IK10

Références IK10 concernées

Blanc RAL 9010

P	I x P (mm)	Socle + couvercle longueur std 2 m		Agrafe retenue de câbles	P	I x P (mm)	Socle + couvercle longueur std 2 m		Agrafe retenue de câbles
		Ta-s	Ta-g	TR-E			Ta-s	Ta-g	TR-E
40	Ta-s 60x40	B00339 ⁽¹⁾		B07712	60	Ta-g 150x60	B01788 ⁽¹⁾		B07716
	Ta-g 100x40	B01782 ⁽²⁾		B07714		Ta-g 200x60	B01789 ⁽¹⁾		B07717
60	Ta-g 120x40	B01783 ⁽¹⁾		B07715	Ta-g 120x80	B01791 ⁽¹⁾		B07715	
	Ta-g 60x60	B01784 ⁽¹⁾		B07712	Ta-g 150x80	B01792 ⁽¹⁾		B07716	
	Ta-g 80x60	B01785 ⁽¹⁾		B07713	Ta-g 200x80	B01793 ⁽¹⁾		B07717	
	Ta-g 120x60	B01787 ⁽¹⁾		B07715					

⁽¹⁾ Livrée sans cloison - IK10 = 1 longueur Ta-g + 4 agrafes TR-E tous les 50 cm

⁽²⁾ Ta-s 60x40 conforme IK10



+ d'infos

Ta-e Ta-g goulottes de distribution



Résistance mécanique IK10



1 longueur Ta-g de 2 m



4 agrafes TR-E (1 tous les 50 cm)



IK10



+ d'infos

Profondeurs 60 et 80

Blanc RAL 9010

Longueurs

Composants

Boîtiers d'appareillages



Soacle + couvercle
lg std 2 m

Cloison de
séparation
pour TA-G
lg std 2 m

Agrafe
retenue
de câbles

Angles variables
de 70° à 120°

Angle
plat

Embout

Té de
dérivation
avec
réducteur

Joint de
couvercle

Embout de
passage
mur

Boîte de
dérivation

Joint de sol
réhausseur
lg std 2 m

Couvercle
suppl.
lg std 2 m

Joint de
soacle
éclisse

2 modules
compacts

4 modules
compacts

2x4 modules
compacts



P	IxP (mm)	TA-E	TA-G ⁽¹⁾	SEP-G	TR-E	Angles variables de 70° à 120°		NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST	COV-N ⁽²⁾	JSE ⁽³⁾	PDA-45N	PDA-M4	PDA-M8
						intérieur	extérieur												
IK08	60x60	B00319	B01784	B02415	B07712	B01727	B01711	B01743	B00870	B01759	B00885		B01770	B01913	B01794	B00852			
	80x60	B00326	B01785	B02415	B07713	B01728	B01712	B01744	B00872	B01760	B00886	B01775	B01770	B01913	B01795	B00852	B00513		
	100x60	B00327	B01786	B02415	B07714	B01729	B01713	B01745	B00874	B01761	B00887	B01776	B01770	B01913	B01796	B00852	B00514	B00519	
	120x60	B00328	B01787	B02415	B07715	B01730	B01714	B01746	B00877	B01762	B00888	B01777 ^{NC}	B01770	B01913	B01797	B00852	B00515	B00520	
	150x60	B00331	B01788	B02415	B07716	B01731	B01715	B01747	B00879	B01763	B00889		B01771	B01913	B01798	B00852	B00518		B00521
IK08	200x60	B00322	B01789	B02415	B07717	B01732	B01716	B01748	B00881	B01764	B00890		B01771	B01913	B01799	B00852			B00545
	100x80	B00360	B01790	B02416	B07714	B01733	B01717	B01749	B00875	B01765	B00887	B01776	B01771	B01913	B01796		B00514	B00519	
	120x80	B00359	B01791	B02416	B07715	B01734	B01718	B01750	B00878	B01766	B00888	B01777 ^{NC}	B01771	B01913	B01797		B00515	B00520	
	150x80	B00358	B01792	B02416	B07716	B01735	B01719	B01751	B00880	B01767	B00889		B01771	B01913	B01798		B00518		B00521
	200x80	B00357	B01793	B02416	B07717	B01736	B01720	B01752	B00882	B01768	B00890		B01771	B01913	B01799				B00545

^{NC} Nous consulter

⁽¹⁾ Livrée sans cloison

⁽²⁾ Pour Ta-e et Ta-g

⁽³⁾ JSE (joint de soacle éclisse) : 1 sachet contient 2 éclisses intérieures et 2 joints extérieurs

IK10 : 1 longueur de TA-G + 4 agrafes TR-E - soit 1 tous les 50 cm

Tercia appareillages à clipsage 45

Courants faibles

Prises RJ45



1 module à clipsage horizontal

6 FTP 6 STP



CAT6FTP CAT6STP

Blanc RAL 9010 B45045 B45065

Noir RAL 9005 B45047 B45067

Alucolor RAL 9006 B45048 B45068

2 modules à clipsage horizontal ou vertical

6 FTP 6a STP 6 STP 6 UTP



CAT6/FTP 2M CAT6A/STP 2M CAT6/STP 2M CAT6/UTP 2M

B45040 B45050 B45060 B45070

B45042 B45052 B45062 B45072

B45043 B45053 B45063 B45073

Composants

Plastron 2M
Keystone



PLASTRJ45

B45084

B45085

B45086

Obturbateurs

22,5x45
1 module 45x45
2 modules



OBTUR-1M OBTUR-2M

B45090 B45080

B45092 B45082

B45093 B45083



+ d'infos

Prises de communication



2 modules

USB RCA XLR VGA HDMI Jack 3.5 BNC

bornier à vis audio audio et vidéo femelle mâle traversante sur bornier traversante



USB 2RCA 3RCA XLR F XLR M SUBD15 HDMI T HDMI B JACK 3.5 BNC T

Blanc RAL 9010 B45098 B45099 B45100 B45101 B45102 B45103 B45104 B45105* B45106 B45107

Obturbateurs

22,5x45 45x45

1 module 2 modules



OBTUR-1M OBTUR-2M

B45090 B45080

*Sauf B45105



Compatibilité



Tercia appareillages à clipsage 45

Courants forts



IP20



Sans vis



16 A



250 V



RoHS



Sans halogène



PEP

Prises 2 pôles + terre spéciales goulottes à clipsage 45 à raccordement latéral

Prises 2PC+T			Composants		Obturbateurs		Boîtier d'appareillage	
Simple	Double	Triple	Jonction pour prises	Serre-câbles	22,5x45 1 module	45x45 2 modules	Support disjoncteur modulaire (2 modules)	
SG-PC	SG-2PC	SG-3PC	JONCT/PC-SG SERCABLE		OBTUR-1M	OBTUR-2M	SUPPORTDISJ	
Blanc RAL 9010	B45010	B45020	B45030	B45095	B45097	B45090	B45080	B04571
Noir RAL 9005	B45012	B45022	B45032	B45095	B45097	B45092	B45082	
Alucolor RAL 9006	B45013	B45023	B45033	B45095	B45097	B45093	B45083	
Rouge RAL 3020	B45014 ⁽¹⁾	B45024 ⁽¹⁾	B45034 ⁽¹⁾	B45095	B45097			
Orange RAL 2004	B45015	B45025	B45035	B45095	B45097			
Vert RAL 6029	B45016	B45026	B45036	B45095	B45097			

⁽¹⁾ Prises sans détrompage mécanique

Prises 2PC+T détrompées			Composants			
Simple	Double	Triple	Détrompeur	Jonction pour prises	Serre-câbles	
SG-PCDT	SG-2PCDT	SG-3PCDT	DETROMP/PC	JONCT/PC-SG SERCABLE		
Rouge RAL 3020	B45011	B45021	B45031	B45096	B45095	B45097



Compatibilité

Tercia goulottes d'installation à clipsage 45



Tercia colonnes colonnettes colonnes mobiles



Tercia boîtes de sol



Tercia nourrices



Interrupteur bipolaire



Bipolaire lumineux ⁽¹⁾	Obturbateurs	
2 modules	22,5x45 1 module	45x45 2 modules
		
INTERBIP 2M B	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010 B46000	B45090	B45080

(1) Pour équiper les nourrices

Chargeurs USB double



Chargeurs USB double	Obturbateurs	
2 modules	22,5x45 1 module	45x45 2 modules
		
CHARG2USB 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B46001	B45090 B45080
Noir RAL 9005	B46002	B45092 B45082
Alucolor RAL 9006	B46003	B45093 B45083

Sorties de câble



Sortie de câbles	Obturbateurs	
45x45	22,5x45 1 module	45x45 2 modules
		
SORTCABL 2M	OBTUR-1M	OBTUR-2M
Blanc RAL 9010	B45087	B45090 B45080
Noir RAL 9005	B45088	B45092 B45082
Alucolor RAL 9006	B45089	B45093 B45083

Compatibilité



Tercia goulottes d'installation à clipsage 45



IP40



IK08 système



IK09 longueur



960°C⁽¹⁾ longueur



PVC M1⁽²⁾



Résistant



RoHS



 
PEP

Blanc RAL 9010

Longueurs

Composants

Boîtiers d'appareillages



Socle + couvercle lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45	Cloison de séparation lg std 2 m	Angles variables de 70° à 120°		Angles plats		Embout	Tés de dérivation TA-C vers				Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Joint de sol réhausseur lg std 2 m	Couvercle suppl. lg std 2 m	Entraxe 60	Prise CE	Support disjoncteur modulaire (2 modules)	
				intérieur	extérieur	sans fond	avec fond		TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55	TA-E TA-G									
l/nbc*xP (mm)	TA-C45	JCA45U ⁽³⁾	CADRE-45	SEP-C 55	NIAV ⁽⁴⁾	NEAV	NPAN	NPAN-F	LAN	NTAC 90 ⁽⁵⁾	NTAC 134 ⁽⁶⁾	NTAC 164 ⁽⁷⁾	NTAG ⁽⁸⁾	GAC	GAS	JDS-C	DST	COV-45N	CSA-60	CSA-CE	SUPPORTDISJ
90/1x55	B04511	B04570	B45381	B04523	B04530	B04531		B04532	B04533	B04560			B04567	B04561	B04562	B04525	B01913	B04528			B04571 ⁽⁹⁾
134/2x55	B04512	B04570	B45381	B04523	B04536	B04537	B04538	B04540	B04539	B04560	B04559		B04567	B04561	B04562	B04525	B01913	B04528	B04564	B04565	B04571
164/2x55	B04515	B04570	B45381	B04523	B04542	B04543	B04544	B04546	B04545	B04560	B04559	B04558	B04567	B04561	B04562	B04525	B01913	B04528	B04564	B04565	B04571
164/3x55	B04517	B04570	B45381	B04523	B04542	B04543	B04544	B04546	B04545	B04560	B04559	B04558	B04567	B04561	B04562	B04525	B01913	B04528			B04571 ⁽⁹⁾
200/3x55	B04519	B04570	B45381	B04523	B04551	B04552	B04553	B04555	B04554	B04560	B04559	B04558	B04567	B04561	B04562	B04525	B01913	B04528	B04564	B04565	B04571

*nbc : nombre de compartiments

⁽¹⁾ 960°C : uniquement TA-C45 blanc

⁽²⁾ PVC M1 : uniquement TA-C45 blanc et alucolor

⁽³⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

⁽⁴⁾ NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur

⁽⁵⁾ NTAC 90 : toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55

⁽⁶⁾ NTAC 134 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55) vers TA-C45 134x55

⁽⁷⁾ NTAC 164 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55 et 134x55) vers TA-C45 164x55

⁽⁸⁾ NTAG : toutes sections TA-C45 vers TA-E/TA-G 40x40/60x40/80x40

 
⁽⁹⁾ Uniquement à l'horizontal



+ d'infos

Longueurs Composants

Noir RAL 9005




I/nbc* x P	TA-C45	JCA45U ⁽³⁾	CADRE-45 SEP-C 55	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Ta-c vers			Joint de				
				intérieur	extérieur			TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55	couvercle	sofle	sol souple		
90/1x55	B45111	B45170	B45381	B04523	B45130	B45131	B45132	B45133	B45160				B45161	B45162	B45125
134/2x55	B45112	B45170	B45381	B04523	B45136	B45137	B45140	B45139	B45160	B45159			B45161	B45162	B45125
164/3x55	B45117	B45170	B45381	B04523	B45142	B45143	B45146	B45145	B45160	B45159	B45158		B45161	B45162	B45125



Longueurs Composants

 Alucolor RAL 9006



I/nbc* x P	TA-C45	JCA45U ⁽³⁾	CADRE-45 SEP-C 55	Angles variables de 70° à 120°		Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation Ta-c vers			Joint de				
				intérieur	extérieur			TA-C45 90x55	TA-C45 134x55	TA-C45 164x55	couvercle	sofle	sol souple		
90/1x55	B45211	B45270	B45381	B04523	B45230	B45231	B45232	B45233	B45260				B45261	B45262	B45225
134/2x55	B45212	B45270	B45381	B04523	B45236	B45237	B45240	B45239	B45260	B45259			B45261	B45262	B45225
164/3x55	B45217	B45270	B45381	B04523	B45242	B45243	B45246	B45245	B45260	B45259	B45258		B45261	B45262	B45225



*nbc : nombre de compartiments

⁽¹⁾ 960°C : uniquement TA-C45 blanc

⁽²⁾ PVC M1 : uniquement TA-C45 blanc et alucolor

⁽³⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

⁽⁴⁾ NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur

⁽⁵⁾ NTAC 90 : toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55

⁽⁶⁾ NTAC 134 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55) vers TA-C45 134x55

⁽⁷⁾ NTAC 164 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55 et 134x55) vers TA-C45 164x55

⁽⁸⁾ NTAG : toutes sections TA-C45 vers TA-E/TA-G 40x40/60x40/80x40

⁽⁹⁾ Uniquement à l'horizontal

Outils de coupe et de fixation page 8



Compatible
Tercia appareillages à clipsage 45
pages 11, 12 et 13



Tercia colonnes*



IP30



IK08



650°C



RoHS



Sans halogène⁽¹⁾



PEP




+ d'infos

Compatible
Tercia
appareillages
à clipsage 45
pages 11, 12 et 13


Tercia colonne Speed

Tercia colonne Classic

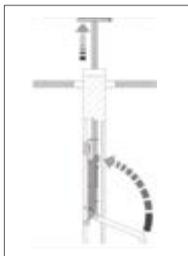

Tercia colonnes Speed à clipsage 45

Réglage avec verin à pression, poignée et niveau de positionnement à bulle intégrés

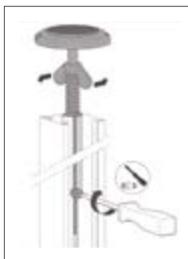

Tercia colonnes Classic à clipsage 45

Réglage par tige filetée avec écrou papillon

Colonnes 1 face

	Hauteur colonne 2,7 à 3 m	Hauteur colonne 3 à 3,3 m	Hauteur colonne 3,3 à 3,6 m
Tercia CLS-C45	1F-2730	1F-3033	1F-3336
Hauteur sous plafond max.	2,635 m	2,935 m	3,235 m
Aluminium anodisé	B45310	B45312	B45314
Blanc RAL 9010	B45311	B45313	B45315
Tercia CLE-C45			
Hauteur sous plafond max.	2,56 m	2,86 m	3,16 m
Aluminium anodisé	B45360	B45362	B45364

Colonnes 2 faces

	Hauteur colonne 2,7 à 3 m	Hauteur colonne 3 à 3,3 m	Hauteur colonne 3 à 3,6 m
	2F-2730	2F-3033	2F-3336
	2,635 m	2,935 m	3,235 m
	B45320	B45322	B45324
	B45321	B45323	B45325
	2,56 m	2,86 m	3,16 m
	B45366	B45368	B45370

Composants

Cloison colonne lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.
CLOISON	CADRE-45	JCA45U⁽²⁾
B45380	B45381	B45270
B45380	B45381	B04570
B45380	B45381	B45270

* Vendues non équipées - Photos non contractuelles

⁽¹⁾ Colerettes, fils de masse et cloison en PVC halogénés

⁽²⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages

Tercia colonnettes*



Colonnettes

1 face Hauteur colonnette 0,65 m	2 faces Hauteur colonnette 0,65 m
---	--

Composants

Cloison colonnette lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.

	1F-650	2F-650	CLOISON	CADRE-45	JCA45U ⁽²⁾
Tercia CLS-C45					
Aluminium anodisé	B45300	B45305	B45380	B45381	B45270
Blanc RAL 9010	B45301	B45306	B45380	B45381	B04570
Tercia CLE-C45					
Aluminium anodisé	B45350	B45352	B45380	B45381	B45270

* Vendues non équipées - Photos non contractuelles

⁽¹⁾ Les collerettes, fil de masse et cloison PVC halogénés

⁽²⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages



+ d'infos

Tercia colonnes mobiles*



Colonnes 1 face

Hauteur colonne 2 m sans pied	Pied	
	gris	noir



1F-2000

Aluminium anodisé	B45330	B45340	B45341
Blanc RAL 9010	B45331	B45340	B45341

Colonnes 2 faces

Hauteur colonne 2 m sans pied	Pied	
	gris	gris



2F-2000

Aluminium anodisé	B45336	B45342	B45343
Blanc RAL 9010	B45337	B45342	B45343

Composants

Cloison pour colonne lg std 2 m	Cadre montage vertical	Jonction couvercle app.

CLOISON CADRE-45 JCA45U⁽¹⁾

B45380	B45381	B45270
B45380	B45381	B04570

* Vendues non équipées - Photo non contractuelle

⁽¹⁾ Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant les JCA45U de part et d'autre des appareillages



+ d'infos

Compatible
Tercia appareillages à clipsage 45

pages 11, 12 et 13

Tercia boîtes de sol



IP30



IK08



650°C



RoHS



Sans halogène

 


PEP

Profondeur d'encastrement minimale 80 mm

Épaisseur maximum du revêtement de sol 5 mm

Gris RAL 7011




			Boîtes de sol	Kit réservation béton*	Supports app.	Configurateur	
Nb de modules 22,5x45	Encastrement (mm)	Boîte (mm)	BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORT	Nb de supports maximum
12 modules	200x200	219x219	B45410	B45460	B45461	B45490	2
18 modules	253x200	272x219	B45414	B45460	B45462	B45490	3
24 modules	244x244	263x263	B45418	B45460	B45463	B45491	3

Profondeur d'encastrement minimale 87 mm

Épaisseur maximum du revêtement de sol 12 mm

 Gris RAL 7011



			Boîtes de sol	Kit réservation béton*	Supports app.	Configurateur	
Nb de modules 22,5x45	Encastrement (mm)	Boîte (mm)	BDS-C45	BEP-BDS1	BEP-BDS2	SUPPORT	Nb de supports maximum
12 modules	200x200	219x219	B45440	B45460	B45461	B45490	2
18 modules	253x200	272x219	B45444	B45460	B45462	B45490	3
24 modules	244x244	263x263	B45448	B45460	B45463	B45491	3


*Ne convient pas aux sols réalisés en béton ciré




+ d'infos

Compatible Tercia
appareillages à clipsage 45
pages 11, 12 et 13


Utilisation du kit réservation béton

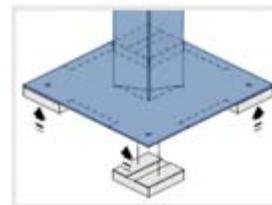

Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles

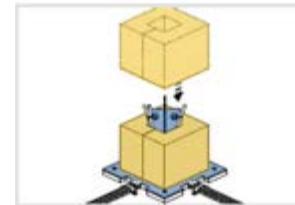

Positionnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2

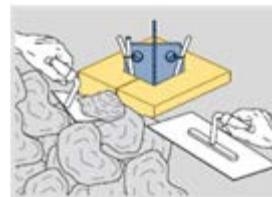

Faites couler la chape de béton



Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol

Nourrices équipées à raccordement sur bornier(s)



Aluminium anodisé

	B45620	3 prises 2P+T
	B45621	4 prises 2P+T
	B45623	6 prises 2P+T
	B45630	3 prises 2P+T détrompées
	B45631	4 prises 2P+T détrompées
	B45640	2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T détrompées
	B45641	3 prises 2P+T + 3 prises 2P+T détrompées
	B45650	3 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45651	4 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45652	5 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma
	B45700	2 RJ45 de 1 module Catégorie 6 FTP

Nourrices à équiper



Aluminium anodisé



Nb modules 22,5x45

NRC-C45

6 modules

B45600

8 modules

B45601

12 modules

B45603

16 modules

B45605

20 modules

B45607

Compatible

Tercia appareillages à clipsage 45

pages 11, 12 et 13



+ d'infos

Tercia passages de plancher



Gris RAL 7030
Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021

Longueurs	Composants			
	Socle + couvercle lg std 2 m	Angle plat	Boîte de dérivation	Joint de couvercle



lxP (mm)	CSP-N	APSP	DSP	GSP	
75x17	Gris	B01332	B05912	B05916	B05914
	Blanc	B01331	B05911	B05915	B05913
	Anthracite	B01333			

*Uniquement anthracite et gris



+ d'infos

Compatible

Passages de plancher Tercia compatible avec colonnettes Tercia Speed

Outils de coupe et de fixation

DUCTACOL	B02550	
Pistolet BC	B02500	
CORNER*	B03001	
DISCOVER*	B06472	

*Pour Tba, Tcn et Tbn

Tba plinthes et chambranles



Blanc RAL 9001
Anthracite RAL 7021

Longueurs	Composants													Boîtier d'appareillages
	Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables			Dérivation	Joint de couvercle	Embout	Joint de socle	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de fils	Couvre compartiment lg std 0,5 m	Outil de pose	Embout passage de mur	Dérivation passage de plancher



lxP (mm)	TBA	AIBA	AEBA	APVA	DBA	GBA	LBA	GFA	ADDA	TRBA	CSN	DSTA	TPRA	DPA	SQBA	
127x28	Blanc	B09620	B04017	B04030	B04066	B04005	B04008	B04013	B04034	B04041	B04065	B03258	B00260	B04059	B04055	B04049
	Anthracite	B09622	B04026	B04033	B04068	B04006	B04012	B04015	B04034	B04043	B04065	B03258	B00260		B04058	

*Seulement anthracite



+ d'infos

Tbn plinthes



Blanc Brun Anthracite	RAL 9001 RAL 8014 RAL 7021	Longueurs	Composants														Boîtiers d'appareillages			
			Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables		Angle plat	Dérivation TBN sur TCN	Dérivation passage de plancher	Joint de couvercle	Joint de socle	Embout droit	Embout gauche	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de câbles	Couvre compartment lg std 0,5 m	Couvercle suppl.	Socle suppl.	Outil de pose	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
				intérieur	extérieur															
		TBN	AIBN	AEBN	APBN	DBN	DPN	GBN	GFN	LDBN	LSBN	ADDN	TRBA	CSN	CBN	TFN	DSTN	SBN-LM45	SQBN	
	Blanc	B09650	B03063	B03140	B03241	B03259	B03270	B03282	B03498	B03273	B03276	B03495	B04065	B03258	B03249	B09301	B00192	B03479	B04179	
	81,5x22,5 Brun	B09690	B03065	B03138	B03243			B03284	B03498	B03275	B03278	B03497	B04065	B03258	B03252	B09301	B00192			
	Anthracite	B09699	B03064	B03139	B03242	B03263	B03271	B03283	B03498	B03274	B03277	B03496	B04065	B03258	B03250	B09301	B00192			

* Uniquement anthracite

Tcn chambranles



Blanc Brun Anthracite	RAL 9001 RAL 8014 RAL 7021	Longueurs	Composants													Boîtiers d'appareillages		
			Socle + couvercle lg std 2 m	Angles variables		Angle plat	Dérivation	Joint de couvercle	Embout	Joint de socle	Adaptateur moulure	Agrafe retenue de câbles	Couvre compartment lg std 0,5 m	Couvercle suppl.	Socle suppl.	Adaptateur passage de mur	2 modules 45x45	Entraxe 60 mm
				intérieur	extérieur													
		TCN	AICN	AECN	APCN	DCN	GCN	LCN	GFN	ADDN	TRBA	CSN	CCN	TFN	ACQN	SCN-LM45	SQCN	
	Blanc	B09651	B03066	B03141	B03244	B03267	B03285	B03279	B03498	B03495	B04065	B03258	B03254	B09301	B03492	B03485	B04193	
	68,5x22,5 Brun	B09691	B03068	B03147	B03248	B03269	B03287	B03281	B03498	B03497	B04065	B03258	B03256	B09301				
	Anthracite	B09698	B03067	B03143	B03247	B03268	B03286	B03280	B03498	B03496	B04065	B03258	B03255	B09301	B03493			

* Uniquement anthracite

T1-d T1-n goulottes de câblage



Profondeurs 18 à 60 mm

Gris RAL 7030		Longueurs		Composants		
		Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5	Pas de 20 Fente 8 Lamelle 12	Couvercle supp. à lisérés Pour T1-d	Couvercle supp. lisse Pour T1-n	Cloison de séparation lg std 2 m
		SoCLE + couvercle lg std 2 m				
P	I x P (mm)	T1-D	T1-N	COV-L ⁽¹⁾	COV ⁽¹⁾	SEP-E
18	15x18		B00670 ⁽¹⁾			
25	25x25	B08121 ⁽¹⁾		B01251		
30	15x30		B00672 ⁽¹⁾			
	25x30		B00830 ⁽¹⁾		B00702	
40	25x40	B12505	B02561	B01251	B00702	
	40x40	B12506	B02565	B01252	B00703	B00856
	60x40	B12507	B00831	B01253	B00704	B00856
	80x40		B00832		B00705	B00856
60	100x40		B00844		B00706	B00856
	15x60		B00676 ⁽¹⁾			
	25x60	B12512	B02562	B01251	B00702	
	40x60	B12513	B02566	B01252	B00703	B00857
60	60x60	B12514	B02569	B01253	B00704	B00857
	80x60	B12515	B00833	B01254	B00705	B00857
	100x60	B12516	B00834	B01255	B00706	B00857
	120x60		B00842		B00707	B00857

T1-zh goulottes de câblage sans halogène



Profondeurs 25 à 60 mm

Gris RAL 7035		Longueurs		Composants	
		Pas de 12,5 Fente 6 Lamelle 6,5		Couvercle supp. à lisérés	
		SoCLE + couvercle lg std 2 m			
P	I x P (mm)	T1-ZH		COV-ZH	
25	25x25	B12563		B01219	
	25x40	B12565		B01211	
40	40x40	B12566		B01212	
	60x40	B12567		B01213	
60	25x60	B12572		B01211	
	40x60	B12573		B01212	
	60x60	B12574		B01213	
	80x60	B12575		B01214	
	100x60	B12576		B01215	



Outils

Outils de coupe et de pose

Pinces		Lame de rechange SX25	Cisaille	Lame de rechange cisaille	Outils pose rivets	
Triton	SX25*			4 mm	6 mm	
TRITON	SX25*	LAME SX25	CISAILLE	LAME	RT4	RT6
B02164	B01029	B01031	B02162	B02165	B06500	B06501

*Profondeur 17, 25 et 30

Composants de fixation T1-d T1-n

Pour T1-d T1-n T1-zh

Fixations		Montage uniquement sur châssis		Rivets de fixation nylon*	
de cloison SEP-E	sur porte avec unité de commande	élément de fixation interne ⁽¹⁾	support collier nylon ⁽¹⁾	4 mm	6 mm
BLOCKSEP-E	SCP	ZP1	ZP2	DUCTAFIX R4	DUCTAFIX R6
B01026	B02187	B06560	B06561	B06502	B06511

⁽¹⁾ Montage uniquement sur châssis

* Fixation sur tôle

Profondeurs 80 et 100 mm

Gris RAL 7030




P	IxP (mm)	Longueurs		Composants		
		T1-D	T1-N	COV-L ⁽²⁾	COV ⁽³⁾	SEP-E
80	25x80	B12520	B02563 ⁽⁴⁾	B01251	B00702	
	40x80	B12521	B02567 ⁽⁴⁾	B01252	B00703	B00858
	60x80	B12522	B02570 ⁽⁴⁾	B01253	B00704	B00858
	80x80	B12523	B02572 ⁽⁴⁾	B01254	B00705	B00858
	100x80	B12524	B02574 ⁽⁴⁾	B01255	B00706	B00858
	120x80	B12525	B00835 ⁽⁴⁾	B01256	B00707	B00858
100	25x100		B02564 ⁽⁴⁾		B00702	
	40x100	B12529	B02568 ⁽⁴⁾	B01252	B00703	
	60x100	B12530	B02571 ⁽⁴⁾	B01253	B00704	
	80x100	B12531	B02573 ⁽⁴⁾	B01254	B00705	
	100x100	B12532	B02575 ⁽⁴⁾	B01255	B00706	
	150x100		B00836 ⁽⁴⁾		B00708	

* Ne dispose pas de gomme souple sur lamelle
⁽¹⁾ Pas de 12,5 mm - fente 5 mm - lamelle 7,5 mm
⁽²⁾ Pour T1-d
⁽³⁾ Pour T1-n
⁽⁴⁾ Avec ergots sur les lamelles

Profondeurs 80 et 100 mm

 Gris RAL 7035



P	IxP (mm)	Longueurs		Composants	
		T1-ZH	COV-ZH		
80	40x80	B12581	B01212		
	60x80	B12582	B01213		
	80x80	B12583	B01214		
	100x80	B12584	B01215		
	120x80	B12585	B01216		
	40x100	B12589	B01212		
100	60x100	B12590	B01213		
	80x100	B12591	B01214		
	100x100	B12592	B01215		



Composants de repérage T1-d

Porte étiquette et support MARK 1000

Bandeau de repérage lg std 1 m



MARK T1-D MARK 1000

B07507 B07510

Composants de repérage T1-n

Supports bandeau pour goulottes Prof. 30 à 80

Bandeau de repérage lg std 1 m Prof. 100

Porte étiquette



MARK S MARK L MARK 1000 DUCTAMARK 1

B07503 B07506 B07510 B07501

Composants de retenue de fils T1-n

Traverses pour largeurs

Agrafe de retenue réglable en profondeur

40 à 80

100 à 150



TR1-N 40-80 TR1-N 100-150 TR1

B01022 B01023 B05200



+ d'infos

Compléments indispensables au câblage d'enveloppes

Tracy gaines chaussettes*



+ d'infos



UL94-V2



RoHS



Sans halogène

Gainés en polyester		
Ø (mm)	Désignation	Code
5	TY 5	B05231
10	TY 10	B05232
20	TY 20	B05233
30	TY 30	B05234
50	TY 50	B05235

*Résistance à la traction : 4,20 kg/mm²
Allongement à la rupture : 48%
Température d'utilisation : de -50°C à +150°C
Matière sans halogène auto-extinguible
Livrée en couronne avec dévidoir

Dn-a goulottes flexibles auto-adhésives



960°C



PVC M1



Résistant



RoHS



Sans halogène



l x P (mm)

l x P (mm)	Désignation	Code
17,5x28	DN-AS	B02181
32x43	DN-AM	B02182
42,5x55	DN-AL	B02183

Gris RAL 7030
lg std 0,5 m



+ d'infos

 


Spiralite gaines spiralées



+ d'infos

Gainés en polyéthylène



RoHS



Sans halogène

Gainés en polyéthylène auto-extinguible⁽¹⁾



RoHS

A/B* mm	Désignation	Code	Désignation	Code
1,5/3	P1	B00961	PA1	B00981
4/6	P2	B00962	PA2	B00982
8/10	P3	B00963	PA3	B00983
9/12	P4	B00964	PA4	B00984

* Diamètre intérieur / diamètre extérieur
⁽¹⁾ Livrée en couronne avec dévidoir

Omega G1 profilés DIN



RoHS

lg std 2 m
F= percé

Désignation	Dim. l x P (mm)	Epaisseur (mm)	Non percé	Percé
G1	32x15	1,5	B02120	
G1F	32x15	1,5		B02125
OMEGA 2F	15x5,5	1		B02130
OMEGA 3	35x7,5	1	B02135	
OMEGA 3F	35x7,5	1		B02140
OMEGA 3A	35x15	1,5	B02145	
OMEGA 3AF	35x15	1,5		B02150

Composant

Support incliné ST⁽¹⁾



B02190



+ d'infos



⁽¹⁾ ST : Pour une inclinaison à 35° du bornier, trous de fixation de platine 7 mm et profilé fileté M6

NOUVEAU

Sevvo expert + gaines ICTA 3422



IP68
gainé



IP44
système



IK08
gainé



850°C
gainé



Résistant



Ne propage pas
la flamme



RoHS



Sans
halogène



PEP

Gaines ICTA 3422

Sans tire-fil Avec tire-fil Avec tire-fil



Blanc RAL 9010
Vert RAL 6024
Noir RAL 9011
Ivoire RAL 1015

Gaines TINB et TIIB

TINB Avec tire-fil TIIB Avec tire-fil



Composants

Bague de repérage Bouchon RT2012 Manchon ouvert Manchon fermé Réducteur



Code	Diamètre	E STF	E ATF	E VDI ATF	E TINB ATF	E TIIB ATF	REPERAGE	BOUCHON RT	MANCHON O	MANCHON	REDUCTEUR
Iboco Codet*	Ø16	B34516	B34616		B34316 69 18 200	B34416 69 18 211	B29416	B29316	B29016	B29116	
Iboco Codet*	Ø20	B34520	B34620	B34220	B34320 69 18 201	B34420 69 18 212	B29420	B29320	B29020	B29120	B29620 ⁽¹⁾
Iboco Codet*	Ø25	B34525	B34625	B34225	B34325 69 18 204	B34425 69 18 213	B29425	B29325	B29025	B29125	B29625 ⁽²⁾
Iboco Codet*	Ø32	B34532	B34632		B34332 69 18 205	B34432 69 18 214		B29332	B29032	B29132	
Iboco Codet*	Ø40	B34540	B34640		B34340 69 18 206	B34440 69 18 215		B29340		B29140	
Iboco Codet*	Ø50				B34350 69 18 207	B34450 69 18 216				B29150	
Iboco Codet*	Ø63				B34363 69 18 210	B34463 69 18 217				B29163	

*Codet : Autorisation d'emploi Enedis 21E019/HT

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16, sauf sur la gaine verte

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20

Encore + performant !

Meilleure glisse
Tire-fil cranté
Liserés de couleur pour identifier le diamètre plus facilement
Encore plus souple



Environnement

Packaging recyclable
Couronnes sans cerclage pour limiter les déchets
Marquage métrique décroissant pour optimiser l'utilisation des couronnes



Compatible

Hk tubitech tubes IRL 3321
Voir page 27

Pico boîtes de dérivation étanches
Voir page 30

NOUVEAU

Sevvo classic + gaines ICTA 3422



Gaines

ICTA 3422
Sans tire-fil

ICTA 3422
Avec tire-fil



Gris RAL 7037

Diamètre	C STF	C ATF
Ø16	B34816	B34916
Ø20	B34820	B34920
Ø25	B34825	B34925
Ø32	B34832	B34932
Ø40	B34840	B34940
Ø50	B34850	B34950
Ø63	B34863	B34963

Composants

Bague de repérage

Bouchon RT2012

Manchon ouvert

Manchon fermé

Réducteur



Diamètre	C STF	C ATF	REPERAGE	BOUCHON RT	MANCHON O	MANCHON	REDUCTEUR
Ø16	B34816	B34916	B29416	B29316	B29016	B29116	
Ø20	B34820	B34920	B29420	B29320	B29020	B29120	B29620 ⁽¹⁾
Ø25	B34825	B34925	B29425	B29325	B29025	B29125	B29625 ⁽²⁾
Ø32	B34832	B34932		B29332	B29032	B29132	
Ø40	B34840	B34940		B29340		B29140	
Ø50	B34850	B34950				B29150	
Ø63	B34863	B34963				B29163	

⁽¹⁾ Passer du diamètre 20 au diamètre 16

⁽²⁾ Passer du diamètre 25 au diamètre 20



Outils de coupe

Pince 4F
longueur lame 6 cm B01036



Lame de rechange 4F
longueur lame 6 cm B01038



+ d'infos

Hk tubitech tubes IRL 3321



IP40
IP64
IP67



IK04
IK07



750°C
850°C



960°C
longueur



PVC M1



Résistant



RoHS



PEP

Tubes			Composants					Sistemastop			
	lg std 2 m	lg std 3 m	Equerre	Coude	Manchon	Té de dérivation	Flexible	Coude	Manchon	Raccord ISO	
		IRL	CIS	CUG	MAG	TIS	CF	CIRN	MSTN	RSTN	
Gris RAL 7035	IK IK07	IK07	IK04	IK07	IK07	IK04	IK07	IK07	IK07	IK07	
	IP IP67	IP67	IP40	IP40	IP40	IP40	IP64	IP67	IP67	IP67	
Ø	°C*	960°	960°	850°	850°	850°	850°	850°	750°	750°	750°
16	3321 D16 T G	B11128	B28950	B20101	B20130	B20404	B20674	B20085 ⁽¹⁾	B05392	B05386	B05398
20	3321 D20 T G	B11129	B28960	B20103	B20132	B20406	B20676	B20086 ⁽²⁾	B05393	B05387	B05399
25	3321 D25 T G	B11130	B28970	B20105	B20134	B20408	B20678	B20087 ⁽³⁾	B05394	B05388	B05400
32	3321 D32 T G	B11131	B28980	B20107	B20136	B20410	B20680	B20088 ⁽⁴⁾	B05395	B05389	B05401
40	3321 D40 T G		B28990		B20138	B20412			B05396	B05390	B05402
50	3321 D50 T G		B29000		B20140	B20414			B05397	B05391	B05403
63	3321 D63 T G		B29010								



+ d'infos



Outils de coupe

Pince 4F* B01036

Lame de rechange 4F
longueur lame 6 cm B01038



* Ø16 à 25 uniquement

Matière première PVC, sauf composants Sistemastop en polypropylène

⁽¹⁾ Longueur en mm : 200

⁽²⁾ Longueur en mm : 275

⁽³⁾ Longueur en mm : 365

⁽⁴⁾ Longueur en mm : 350

* Résistance au fil incandescent



NOUVEAU

Tubes de 2 m



Pablo coffrets modulaires étanches IP65



IP65

IK09

750°C


Double isolation

Résistant


RoHS

Sans halogène


Gris RAL 7035

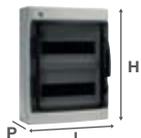

Coffrets Equipements

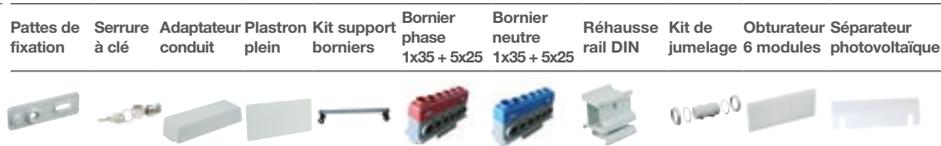

Composition d'un Pablo

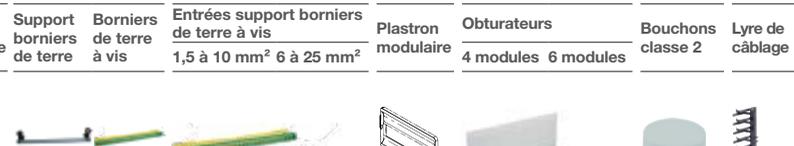

Désignation HxLxP (mm)	Nbr total de modules	Nbr de rangées	Nbr modules /rangées	IP65 ⁽¹⁾	Equipements										Composition d'un Pablo				Plastron modulaire	Obturateurs		Bouchons classe 2	Lyre de câblage	
					PATTEFIX G SR 65	AC	PP	KITDIN	BOR PH	BOR N	RG	A-KIT	OBTUR 6M G	SEP-N CEN	Support borniers de terre	Borniers de terre à vis	Entrées support borniers de terre à vis	4 modules		6 modules				
IP65 04M G 210x143x102	4	1	4	B06534	B05190	B05161										1	1	4	1	1			3	
IP65 08M G 210x215x105	8	1	8	B06537	B05190	B05161										1	1	8	1	1	1		5	
IP65 12M G 263x314x143	12+1	1	12+1	B06540	B05190	B05161	B05166	B05197	B05193	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196		1	1	12	3	1	1		5	
IP65 18M G 288x426x148	18+1	1	18+1	B06542	B05190	B05161	B05167	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196		1	1	24	4	1		1	5	
IP65 24M G 420x314x143	24+2	2	12+1	B06541	B05190	B05161	B05166	B05197	B05193	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	B05182	1	1	24	4	2	1	1	5	1
IP65 36M G 470x426x148	36+2	2	18+1	B06543	B05190	B05161	B05167	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196	B05199	1	2	24+12	4+3	2	1	1	5	1
IP65 54M G 657x426x148	54+3	3	18+1	B06544	B05190	B05161	B05167	B05198	B05194	B05191	B05192	B05163	B05162	B05196		1	2	24+24	4+4	3	1	2	5	2

⁽¹⁾ Livré avec étiquette(s) de repérage vierge(s)



+ d'infos



Porte garantie à vie

Pedro coffrets polyester étanches IP66



Gris RAL 7035



Coffrets

Coffret porte pleine



Coffret porte hublot



Equipements

Platine perforée quick



Platine perforée



Platine pleine



Support réglable platine



Kit modulaire



Obturbateur 6 modules



Montant



Guide DIN



Plastron plein



Contreporte



Portes de rechange
pleine hublot



Désignation	Dimensions HxIxP (mm)	Nbr KIT MOD, PP ⁽¹⁾ et/ou GUIDA max ⁽²⁾	Nbr de module	Coffrets		Equipements												
				PP ⁽³⁾	PH ⁽³⁾	PF PERFO QUICK	PF PERFO	PF VTR	SCOR PF	KIT MOD ⁽⁴⁾	OBTUR 6M	MONT	GUIDA	PP	CP ⁽⁵⁾	PORTE PLEINE	PORTE HUBLOT	
POLYESTER 01	300x265x165			B04711	B04721	B04771	B04781	B04764									B04586	B04593
POLYESTER 02	425x325x180	3	12 à 36	B04712	B04722	B04772	B04782	B04765	B04682	B04790	B05196	B04651	B04660	B04795	B04760	B04587	B04594	
POLYESTER 03	500x430x210	3	18 à 54	B04713	B04723	B04773	B04783	B04766	B04682	B04791	B05196	B04652	B04661	B04796	B04761	B04588	B04595	
POLYESTER 04	650x430x210	4	18 à 72	B04714	B04724	B04774	B04784	B04767	B04682	B04791	B05196	B04653	B04661	B04796	B04762	B04589	B04596	
POLYESTER 05	650x540x260	4	24 à 96	B04715	B04725	B04775	B04785	B04768	B04682	B04792	B05196	B04653	B04662	B04797	B04634	B04590	B04597	
POLYESTER 06	805x615x315	5	28 à 140	B04716	B04726	B04776	B04786	B04675	B04682	B04793	B05196	B04654	B04663	B04798	B04635	B04591	B04598	
POLYESTER 07	1060x810x355	5	38 à 190	B04717	B04727	B04777	B04787	B04677	B04682	B04794	B05196	B04655	B04664	B04799	B04637	B04592	B04599	

⁽¹⁾ Le plastron plein (PP) peut recevoir par clipsage sur ses supports un guide DIN (GUIDA). Combinaison possible kit modulaire (KIT MOD), guide DIN (GUIDA) et plastron plein (PP) en respectant le nombre d'équipement maxi

⁽²⁾ Tous ces équipements peuvent être utilisés en combinaison avec la platine (PF) fixée en fond de coffret

⁽³⁾ Coffret : livré avec 4 vis de montage et bouchons de classe 2

⁽⁴⁾ KIT MOD composé d'un rail DIN avec 2 supports montés + 1 plastron modulaire avec fixation intégrée + obturbateur(s) + étiquettes de repérage autocollantes

⁽⁵⁾ CP : fixation intégrée, livrée avec les 4 inserts de montage

⁽⁶⁾ ST VTR : tropicalisées

⁽⁷⁾ SR VTR : toutes les serrures s'adaptent à toutes les références de coffrets

Pattes de fixation Clé et serrures triangulaires de rechange Serrures⁽⁷⁾



Standard

Inox



ST VTR⁽⁶⁾

ST VTR INOX

SR TRI VTR01-06

SR TRI VTR07

CH TRI VTR

SR VTR 405

SR VTR 421

SR VTR 455

SR VTR 1242E

SR VTR 2433A

SR VTR 3113A

CODE B04680 B04688 B04666 B04667 B04665 B04740 B04741 B04742 B04743 B04744 B04745



Un temps
d'équipement
record



+ d'infos



Pico boîtes de dérivation étanches



Boîtes grises RAL 7035 - Embouts à gradins

BDD DIAM 60 G Prof. 35		B05530 ⁽¹⁾	
BDD DIAM 80 G Prof. 40		B05531 ⁽¹⁾	
BDD 80x80 G Prof. 40		B05533 ⁽¹⁾	
BDD 100x100 G Prof. 50		B05534 ⁽¹⁾	
BDD 150x110 G Prof. 70		B05536	
BDD 190x140 G Prof. 70		B05537	
BDD 240x190 G Prof. 90		B05538	
BDD 300x220 G Prof. 120		B05539	
BDD 380x300 G Prof. 120		B05540	

Boîte grise RAL 7035 - Entrées perforables

BDD-FLD 100x100 G Prof. 50		B05601	
-------------------------------	--	--------	--

⁽¹⁾ Uniquement pour les dimensions Ø60, Ø80, 80x80 et 100x100

Pour circuit de sécurité

Boîtes rouges RAL 3000 - Embouts à gradins

BDD DIAM 60 R Prof. 35		B05542 ⁽¹⁾	
BDD DIAM 80 R Prof. 40		B05543 ⁽¹⁾	
BDD 80x80 R Prof. 40		B05545 ⁽¹⁾	
BDD 100x100 R Prof. 50		B05546 ⁽¹⁾	
BDD 120x80 R Prof. 50		B05547	

Boîte rouge RAL 3000 - Entrées perforables

BDD-FLD 100x100 R Prof. 50		B05631	
-------------------------------	--	--------	--



+ d'infos

960°C Toutes nos boîtes résistent au fil incandescent 960°C



Adoptez nos nouvelles boîtes 80x80 et leur nouveau design



Réglementation ERP

650°C

Boîtes utilisées en simple dérivation (hors circuits de sécurité)

750°C

Minimum requis pour boîtes susceptibles de recevoir des appareillages (boîte assimilée à un coffret)

960°C

Boîtes utilisées pour les circuits de sécurité



Découvrez
l'ensemble de
notre offre sur
iboco.fr

Pictos de sécurité



Indice
d'étanchéité
IP



Indice de
résistance
aux chocs
IK



Tenue au fil
incandescent
°C



Résistance
à la corrosion,
aux agents
chimiques



Conforme à
la Directive
RoHS



Résistance
aux **UV**



Double
isolation



Classement
au **Feu**



Sans
halogène



Sans vis



PEP



10
AX



16
A



250
V

Suivez nous
sur les réseaux sociaux



linkedin/iboco-france



youtube/iboco france



Hager SAS - marque Iboco

20 rue Troyon

75017 Paris

Tél. 01 44 77 55 10

 iboco.fr

 [linkedin/iboco-france](https://www.linkedin.com/company/iboco-france)

 [youtube/iboco france](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Une marque de **hager**group