

Montagetipp: Hausanschlusssäulen, rund

Demontage:

- Tür aufschließen, nach vorn ziehen und nach oben abnehmen (Bild 1).
- Zwischenstück nach oben ziehen und nach vorn wegnehmen (Bild 2).
- Alle Klarsichtteile des Berührschutzes abnehmen.
- Schutzkappen der 2 Schrauben "a" (Bild 2) entfernen, Schrauben ganz herausdrehen, Vorderteil am unteren Rand nach vorn ziehen und nach unten wegnehmen (Bild 3). Bodenplatte (ohne Würgenippel) bleibt im Vorderteil.
- 4 Schrauben "c" und 2 Schrauben "d" ca. 3 Umdrehungen lösen, Einbausatz nach vorn ziehen (rutscht dabei ca. 20 mm nach unten) und herausnehmen (Bild 4).

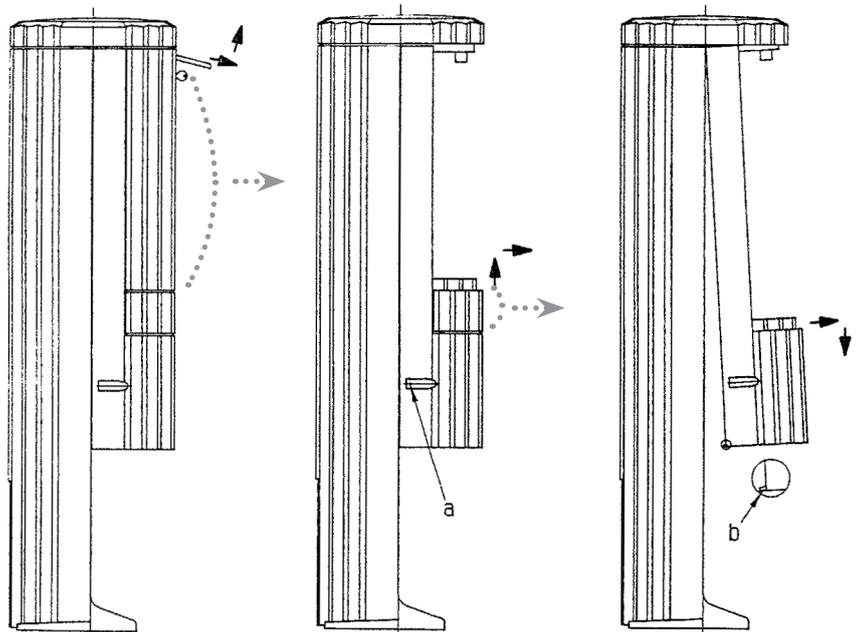


Bild 1

Bild 2

Bild 3

Anschluss:

- Nach erfolgter Demontage können Kabel an den Klemmstellen "e" angeschlossen werden (Bild 5).

Montage:

- Einbausatz einhängen, nach oben schieben und nach hinten drücken, (Lage siehe Bild 6)
Achtung! Anschlussschienen müssen hinter Spannscheiben sein (Bild 7).
- Schrauben "c" fest anziehen (max. 40 Nm).
Schrauben „d“ anziehen.
- Vorderteil in Dach einführen, hochschieben und andrücken. Füße "b" (Bild 3) am unteren Rand müssen im Rückteil aufsitzen.
- Weitere Montage in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.

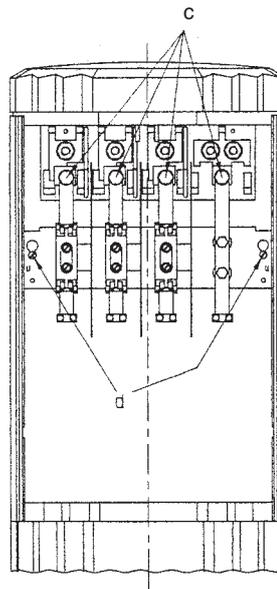


Bild 4

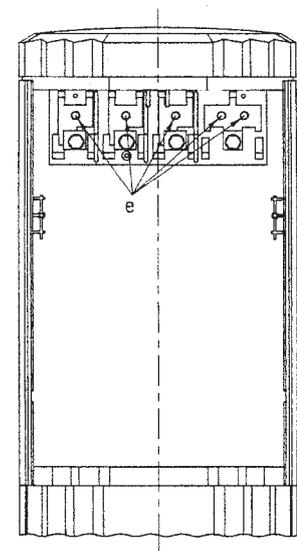


Bild 5

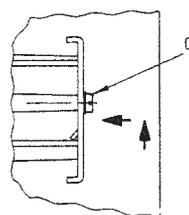


Bild 6

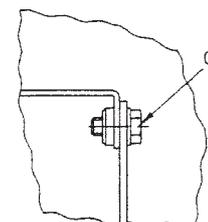


Bild 7