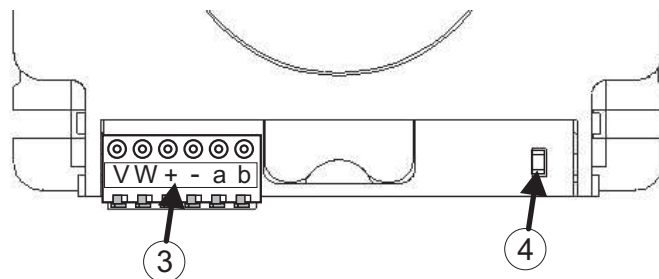
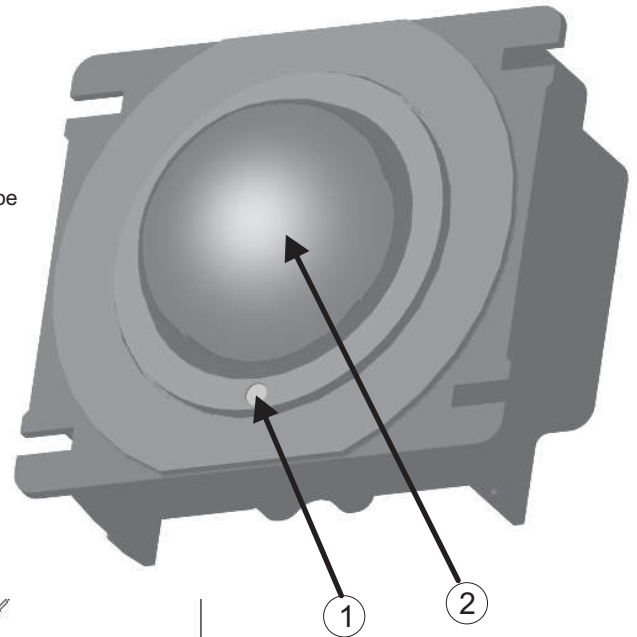
**Einstellen der Kamera:**

- Lösen der Feststellschraube mit dem beigelegten Schlüssel bis die Kamera sich leicht einstellen lässt.
- Ausrichten der Kamera.
- Sichern der Kamera-Einstellung durch Anziehen der Feststellschraube

**Beschreibung:**

- Feststellschraube**
- Kamerakugel mit Infrarotbeleuchtung**
- Anschlußklemmen**
Klemme V/W: Videosignalausgang
Klemme +/-: Spannungsversorgung (DC 15V)
Klemme a/b: i2-BUS
- Status-LED** (Signalisiert: Kamerazustand ein/aus)
Die BEC-200 besitzt eine Abschaltautomatik die bei Bedarf die Kamera selbstständig ein bzw. ausschaltet.
- Heizung** (nicht abgebildet)
Die BEC-200 besitzt eine Heizung die ein Einfrieren/Beschlagen der Kamera verhindert.

Einbauhinweise:


Die Kamera darf nicht ausgerichtet werden auf:

- Leuchten oder andere Lichtquellen
- direkte Sonneneinstrahlung
- Bildhintergrund mit großer Helligkeit oder starken Kontrasten
- stark reflektierende Wände

Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,60m

Technische Daten:


System:	i2-BUS 6Draht Video System
Videosignal:	symmetrisch 1Vp-p Z=100Ohm
Auflösung:	320.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit:	0,1Lux / F2.0
Öffnungswinkel:	60° Vertikal 80° Horizontal
Verstellbereich:	+/- 47° horizontal / vertikal

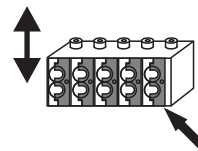
Anschlussklemmblock abziehbar**Leiter anschließen:**

Leiter einfach einstecken.
(Massivleiter Ø 0,4-0,8mm)

Leiter lösen:



Orangen Drücker betätigen.
Leiter herausziehen.

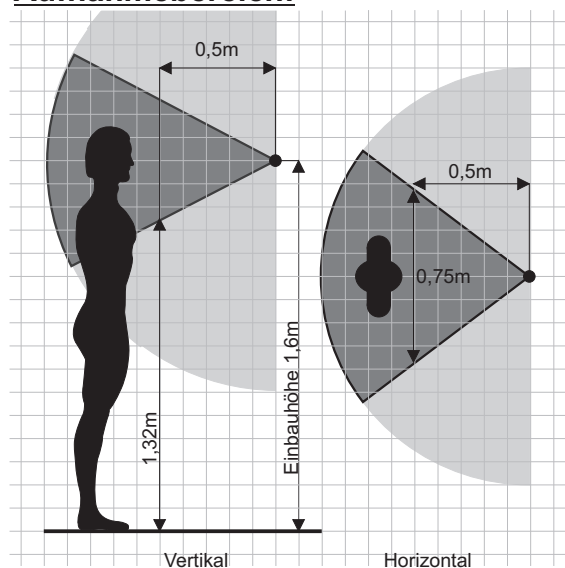Aufnahmebereich:

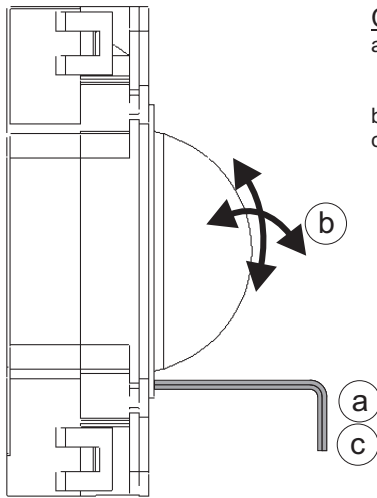

Camera adjustment:

- a) Loosen the fastening screw with the enclosed key until the camera can be moved easily.
- b) Align the camera.
- c) Secure the camera setting by tightening the fastening screw.

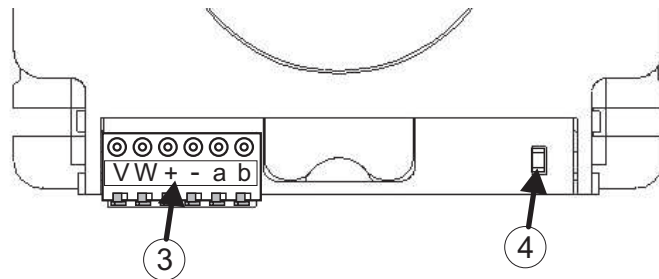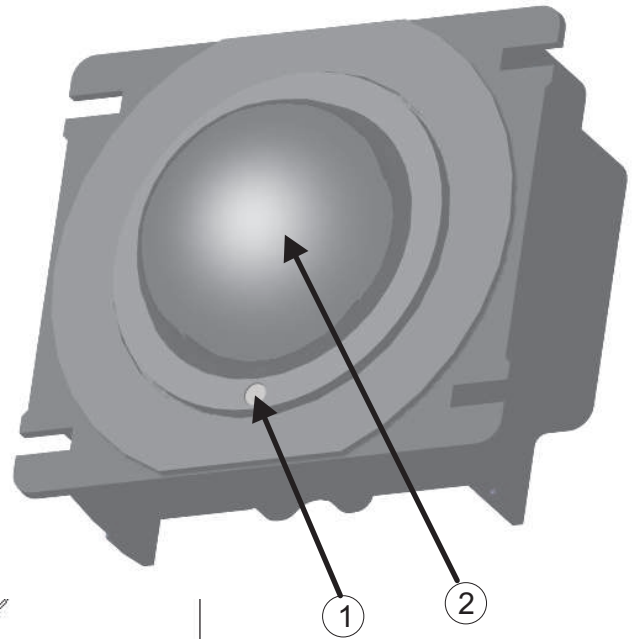

Description:

1. **Fastening screw**
2. **Camera with infrared light**
3. **Connection terminals**
Terminal V/W: Video signal output
Terminal +/-: Power supply (15 VDC)
Terminal a/b: i2-BUS
4. **Status LED** (Camera status indication on / off)
The BEC-200 has an automatic shutoff function.
If necessary, the camera automatically power on/off
5. **Heating** (not shown)
The BEC-200 has a heating which prevents freezing / fogging of the camera.

Installation instructions:

The camera must not be aimed at:


- lamps or other sources of light
- direct sunlight
- bright or high-contrast picture backgrounds
- highly reflective walls

Recommended installation height approx. 1.60 m

Technical data:

System:	i2-BUS 6wire video system
Video signal:	Symmetrical 1 Vp-p Z = 100 Ohm
Resolution:	320000 pixels
Photosensitivity:	0.1 Lux / F2.0
Aperture angle:	60° vertical 80° horizontal
Adjustment range:	+/- 47° horizontal / vertical

Detachable connection terminal block

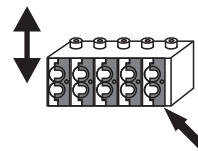

Connecting wires:

Simply plug in the wire.
(Solid conductor Ø 0.4-0.8 mm)

Disconnecting wires:

Press orange clip.
Pull out the wire.

Camera range:

