


ELCOM.

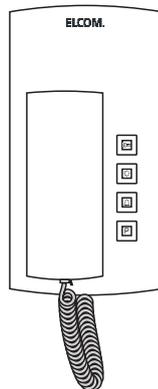

BHT-200 Bedienungsanleitung

Türgespräch

Nach einem Türruf beginnt die Taste  zu leuchten und zeigt Sprech- und Türöffnerbereitschaft an. Wird innerhalb von 90 Sekunden der Hörer abgehoben besteht Sprechverbindung zur Türstation. Mit der Taste  kann der Türöffner betätigt werden. Durch Auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet. Die maximale Gesprächszeit beträgt 3 Min.

Licht einschalten

(nur in Verbindung mit Schaltrelais)
Betätigen Sie die Taste , um das Licht einzuschalten.

Rufton abschalten/einschalten

Betätigen Sie die Taste , um den Ruf- ton abzuschalten. Bei abgeschaltetem Ruf- ton blinkt die Taste. Ein erneutes Betätigen schaltet den Ruf- ton wieder ein.

Ruftonlautstärke einstellen

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **P** und halten diese gedrückt. Mit der Taste  lässt sich die Ruf- tonlaut- stärke in 3 Stufen einstellen.

Rufton einstellen

Es stehen 12 harmonische Ruf- töne (davon 6 Gongtöne) zur Verfügung, die jeweils verschiedenen Türstationen, dem Etagenruf oder dem Internruf zugeordnet werden können. Eingestellt wird immer jener Ruf- ton, welcher zuletzt ausgelöst wurde. Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste **P** und halten diese gedrückt. Mit der Taste  lässt sich der gewünschte Ruf- ton auswählen.

Pflegehinweis

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten oder antistatischem Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, da diese die Oberflächen angreifen können.

Über Erweiterungsmöglichkeiten und Sonderlösungen berät Sie gerne Ihr Elektrofachmann.

Hinweis

Dieses Gerät enthält Dauermagnete. Bitte beachten Sie bei der Verwendung medizinischer Geräte die Herstellerangaben.