


6LE006974A

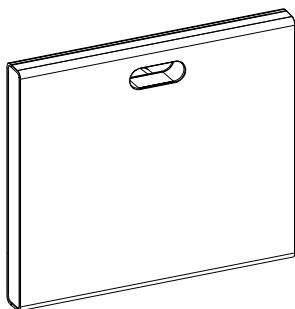

hager.com/coviva

TKP100A
coviva

- PL
- NO
- DK
- FI
- GR
- IS
- RU
- CZ
- HU

A

 


coviva



myHager





:hager
hager.com



TKH180
WLAN stick




 B

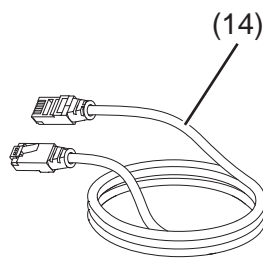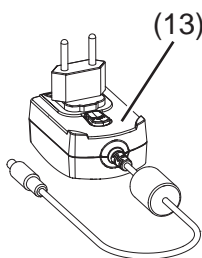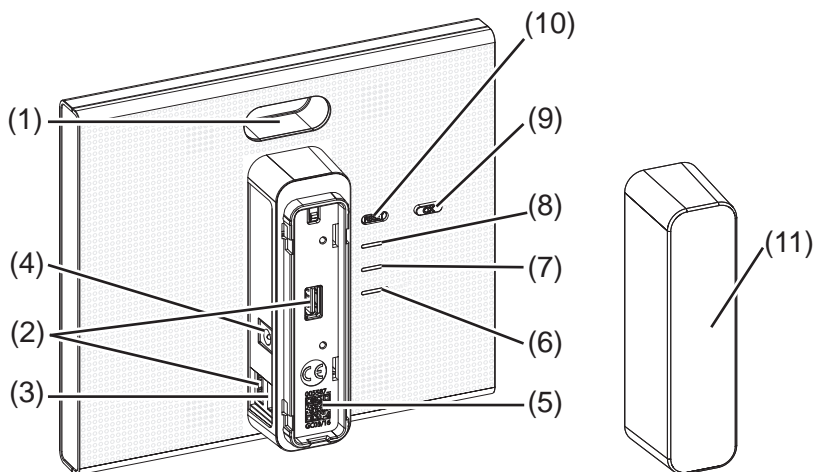






C1

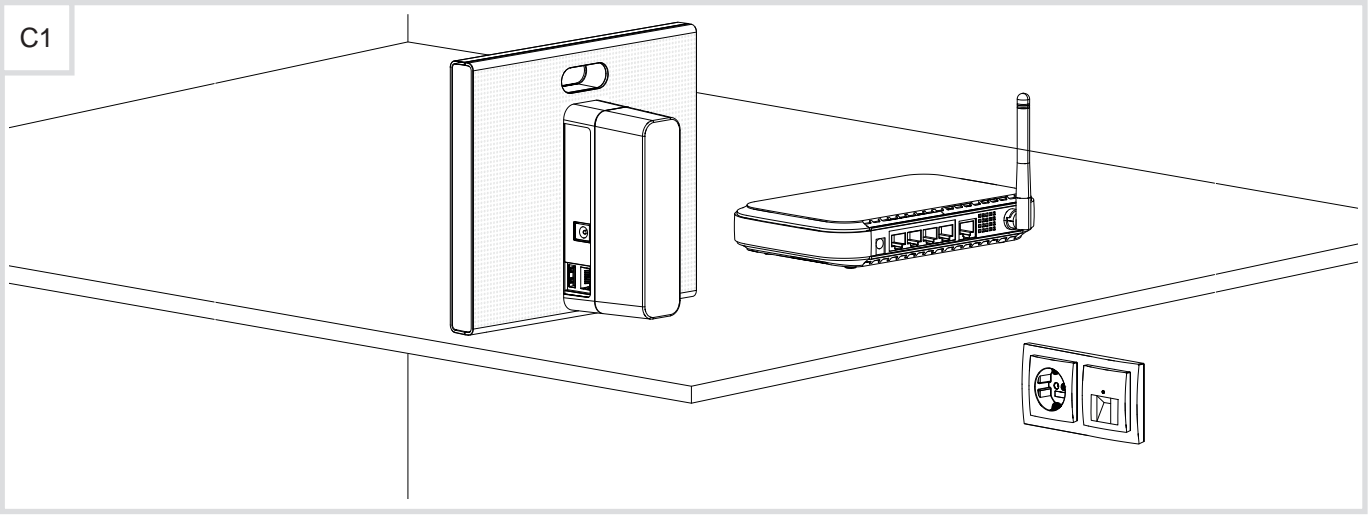

C2




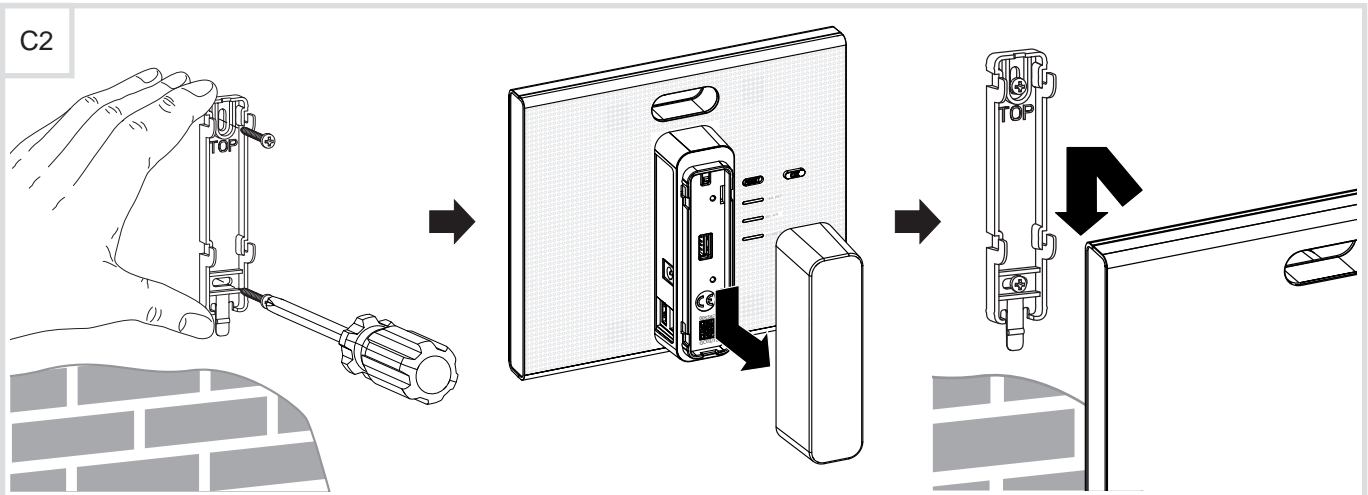


D







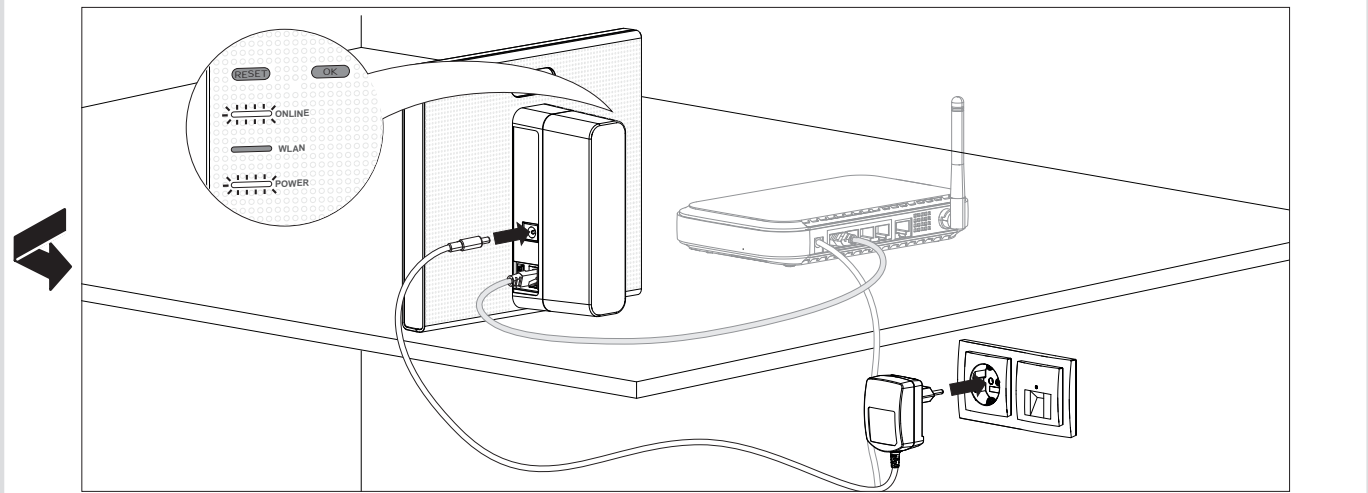
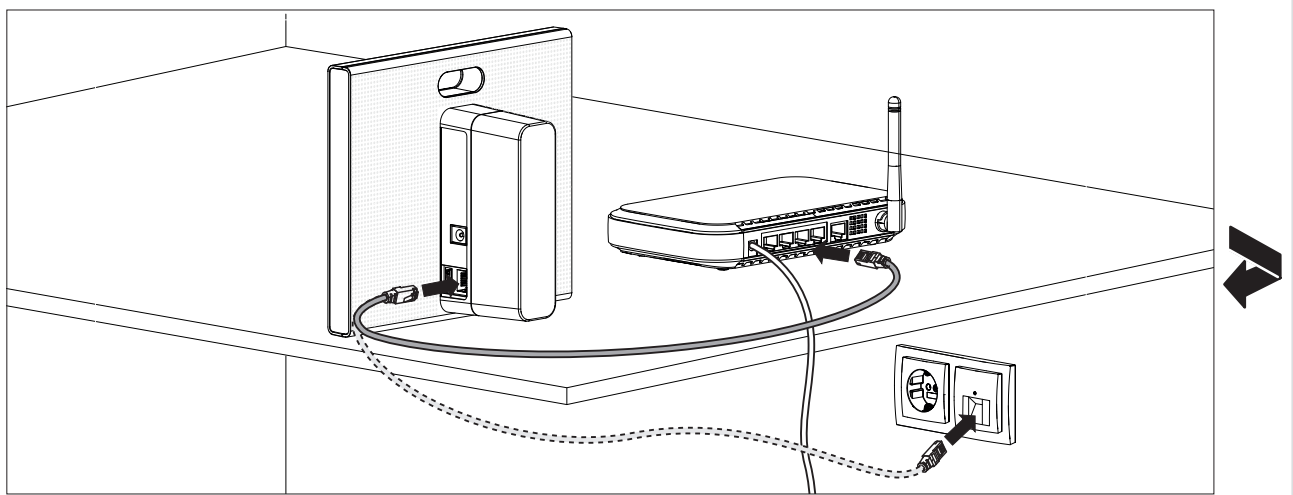




E

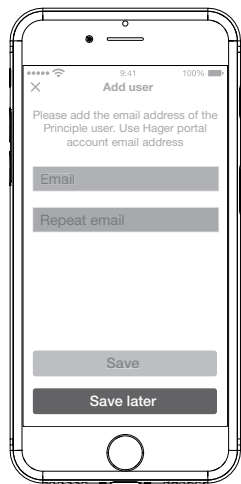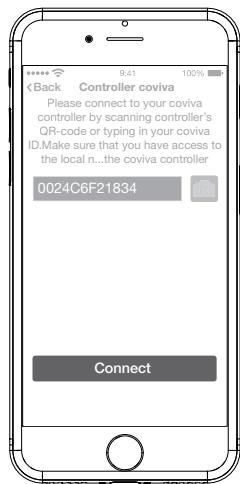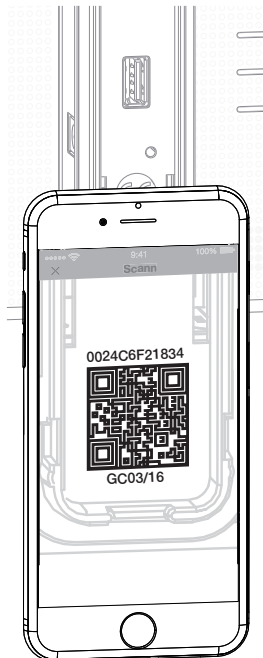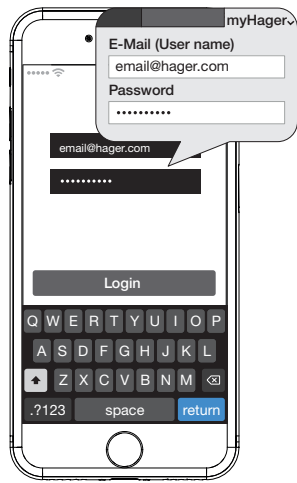

F

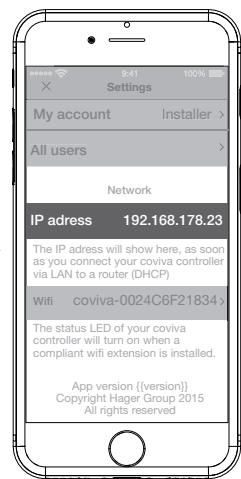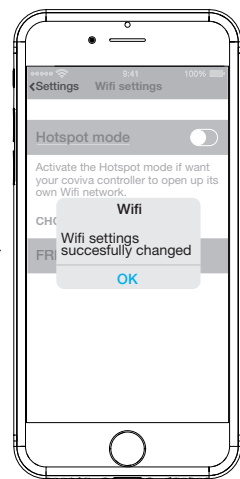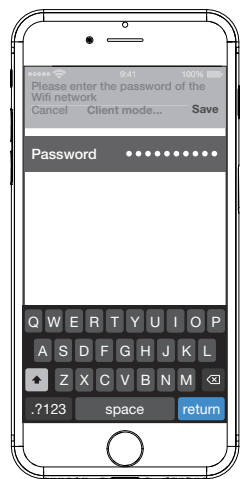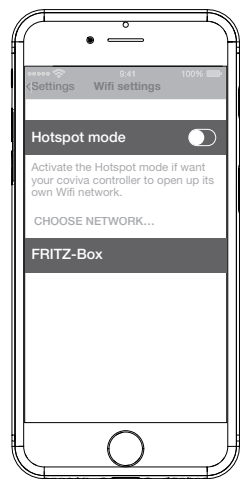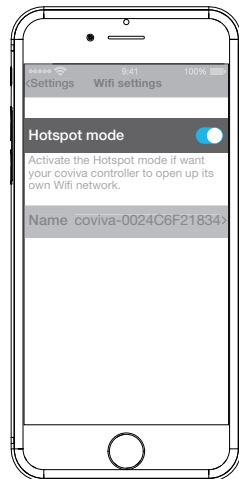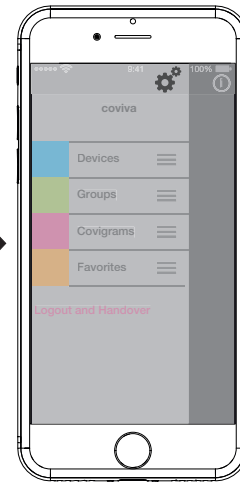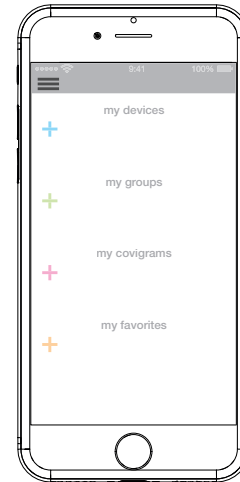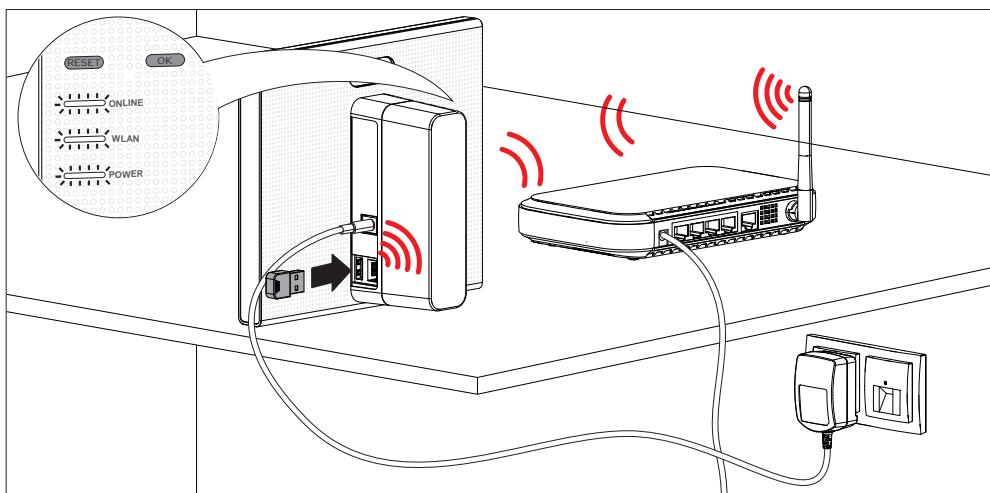

Turvallisuusohjeet

Sähkölaitteiden asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköalan ammattilainen maassa voimassa olevien standardien, ohjeiden, määräysten, direktiivien sekä sähköturvalisuumääräysten mukaisesti.

Laitteen rakenne

- (1) RGB LED -näyttö
- (2) USB-liitäntärasia
- (3) RJ45-liitäntärasia (LAN)
- (4) Teholähteen liitäntä
- (5) QR-koodi coviva-tunnuksella
- (6) Käyttö-LED **POWER (TEHO)**
- (7) **WLAN**-näyttö - aktiivinen vain valinnaisella WLAN-tikulla (katso Lisätarvikkeet)
- (8) Tilinäyttö **ONLINE**
- (9) Kuittauspainike **OK**
- (10) Painike **RESET (NOLLAUS)**

Toimitukseen kuuluu

- coviva
- Suojakansi (11)
- Adapterilevy seinäasennukseen (12)
- Teholähde 230 V~ / 5 V \equiv (13)
- RJ45-liitin, kat. 5e (14)

Valmistelut

Rakennuksen ohjauksen konfigurointi ja käyttö covivalla suoritetaan sovelluksen kautta.

- Voit ladata ja asentaa coviva-mobiilisovelluksen ilmaiseksi App Storesta (Apple-laitteet) ja Google Playstä (Android-laitteet).
- Käytä sovellukseen sisäänkirjautumiseen myHager-tilisi sisäänkirjautumistietoja (Kuva E). Jos et ole jo tehnyt tätä, rekisteröidy osoitteessa hager.fi.

i Yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla kotisivullamme osoitteessa hager.fi/coviva.

Tekniset tiedot

TKP100A

Käyttöjännite	5 V \equiv
Tehonkulutus	< 3 W
Lähetystaajuus/lähetysteho (työjaksot)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Vastaanotinluokka	2
Radiolähteyksen kantama (vapaa kenttä)	> 300 m
Verkkoyhteys:	
- Ethernet LAN	vähint. Kat. 5e, suojattu
- WLAN (valinnainen, TKH180)	802.11 b/g/n
USB-portti	/ 5 V \equiv , enint. 250 mA

i Vain Hager-laitteiden liitäntään. Älä käytä lataukseen!

Suojausluokka	IP30 / IK04
Käyttölämpötila	0 ... 40 °C
Varaston lämpötila	-25°C...70 °C
Asennuskorkeus	≤ 2000 m
Mitat	178,5 x 156 x 48,4 mm

Teholähde TKC110

Käyttöjännite	230 V~
Taajuus	50 Hz
Lähtö	5 V \equiv , enint. 3 A

Lisätarvikkeet

WLAN-tikku	TKH180
Teholähde (vaihto)	TKC110

Takuu 2 vuotta

Käytettävissä kaikkialla Euroopassa **CE** ja Sveitsissä. Hager Controls ilmoittaa täten, että tämä coviva on direktiivin direktiivin 2014/53/UE oleellisten vaatimusten ja muiden asianomaisten ehtojen mukainen. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan katsoa sivustolta: hager.com.

Οδηγίες ασφαλείας

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί και να συναρμολογηθεί μόνο από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σε συνάρτηση με τα σχετικά πρότυπα εγκατάστασης, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις διατάξεις ασφαλείας και αποφυγής ατυχημάτων της χώρας.

Σχεδιασμός και διάταξη της συσκευής

- (1) RGB LED οθόνη
- (2) USB υποδοχή επαφής
- (3) RJ45 υποδοχή επαφής (LAN)
- (4) Σύνδεση παροχής ισχύος
- (5) QR κωδικός με coviva ID
- (6) Λειτουργία LED **POWER**
- (7) **WLAN** οθόνη - ενεργή μόνο με προαιρετικό στικ WLAN (βλέπε παρελκόμενα)
- (8) Κατάσταση οθόνης **ONLINE**
- (9) Πλήκτρο επιβεβαίωσης **OK**
- (10) Πλήκτρο **RESET**

Προϊόντα παράδοσης

- coviva
- Προστατευτικό κάλυμμα (11)
- Πλάκα προσαρμογέα για τοποθέτηση σε τοίχο (12)
- Παροχή ισχύος 230 V~ / 5 V \equiv (13)
- RJ45-con Cat 5e (14)

Προετοιμασία

Η διαμόρφωση και λειτουργία του ελέγχου κτηρίου με coviva εκτελείται μέσω εφαρμογής.

- Μπορείτε να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε την εφαρμογή coviva για κινητά δωρεάν στο App store (για συσκευές Apple) και στο Google Play (για συσκευές Android).
- Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιήστε τα δεδομένα πρόσβασης του λογαριασμού σας myHager (εικόνα E). Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εγγραφείτε στο hager.gr.

i Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στην κεντρική σελίδα μας στο hager.gr/coviva.

Τεχνικά δεδομένα

TKB100A

Τάση λειτουργίας	5 V \equiv
Κατανάλωση ισχύος	< 3 W
Συχνότητα μετάδοσης/ Ισχύς εκπομπής (κύκλος λειτουργίας)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Κατηγορία δέκτη	2
Εύρος ασύρματης εκπομπής (ελεύθερο πεδίο)	> 300 m
Σύνδεση δικτύου:	
- Ethernet LAN	min. Kat. 5e, θωρακισμένο
- WLAN (προαιρετικό, TKH180)	802.11 b/g/n
USB θύρα	ανά 5 V \equiv , μέγ. 250 mA

i Μόνο για σύνδεση σε συσκευές Hager. Μην χρησιμοποιήσετε για φόρτιση!

Βαθμός προστασίας	IP30 / IK04
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ... 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-25°C...70 °C
Υψόμετρο εγκατάστασης	≤ 2000 m
Διαστάσεις	178,5 x 156 x 48,4 mm

Τροφοδοτικό ισχύος TKC110

Τάση λειτουργίας	230 V~
Συχνότητα	50 Hz
Έξοδος	5 V \equiv , μέγ. 3 A

Παρελκόμενα

WLAN στικ	TKH180
Τροφοδοτικό ισχύος (ανταλλακτικό)	TKC110

Εγγύηση

Ισχύει σε όλη την Ευρώπη **CE** και στην Ελλάδα. Με το παρόν, η Hager Controls, δηλώνει ότι αυτό το coviva συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EE. Μπορείτε να βρείτε τη CE δήλωση: hager.com.

Öryggisleiðbeiningar

Eingöngu rafvirkjum er heimilt að annast ísetningu og uppsetningu raftækja og ber þeim að fylgja gildandi stöðlum um raflagnir, tilskipunum, ákvæðum, öryggisreglum og reglum um slysavarnir í hverju landi.

Uppbygging búnaðar

- (1) RGB LED-skjár
- (2) USB-tengi
- (3) RJ45-tengi (LAN)
- (4) Tengir fyrir spennugjafa
- (5) QR-kódi með coviva-auðkenni
- (6) Stöðuljósið **POWER**
- (7) **Wi-Fi**-ljós - logar aðeins þegar Wi-Fi-lykill er tengdur (sjá "Aukabúnaður")
- (8) Stöðuljósið **ONLINE**
- (9) Staðfestingarhnappurinn **OK**
- (10) Endurstillingarhnappurinn **RESET**

Innifalið

- coviva
- Lok (11)
- Tengiplata fyrir veggfestingu (12)
- Afílgjafi 230 V~ / 5 V \equiv (13)
- RJ45-tengisnúra Cat 5e (14)

Undirbúningur

Stillingar og stjórnun hússtjórnunarkerfisins með coviva fara fram með appi.

- Hægt er að sækja og setja coviva-appið upp án endurgjalds í App Store fyrir Apple-tæki og í Google Play fyrir Android-tæki.
- Nota skal innskráningarupplýsingarnar fyrir myHager-reikninginn til þess að skrá sig inn í appið (mynd E). Ef ekki er búið að stofna aðgang skal nýskrá notanda á hager.is.

i Ítarlegar upplýsingar um uppsetningu og stillingar er að finna á vefsíðu okkar á slóðinni hager.is/coviva.

Tæknilýsing

TKP100A

Rekstrarspenna	5 V \equiv
Orkunotkun	< 3 W
Senditíðni/sendistyrkur (duty cycle)	
- 868 ... 870 MHz	25 mW (0,1 %)
- 433 ... 434 MHz	10 mW (10 %)
Móttakaraflokkur	2
Drægi sendis (á opnu svæði)	> 300 m
Nettenging:	
- Ethernet LAN	lág. Cat. 5e, varið
- Wi-Fi (valfrjálst, TKH180)	802.11 b/g/n
USB-tengi	hvert 5 V \equiv , há. 250 mA

i Eingöngu til að tengja Hager-tæki, ekki til að hlaða!

Varnarflokkur	IP30 / IK04
Rekstrarhitastig	0 ... 40 °C
Geymsluhitastig	-25°C...70 °C
Uppsetningarháð	≤ 2000 m
Mál	178,5 x 156 x 48,4 mm

Aflgjafi TKC110

Rekstrarspenna	230 V~
Tíðni	50 Hz
Útgangsspenna	5 V \equiv , há. 3 A

Aukabúnaður

Wi-Fi-lykill	TKH180
Aflgjafi (ef skipta þarf um)	TKC110

Ábyrgð

Má nota í öllum ríkjum Evrópusambandsins **CE** og í Sviss. Hér með lýsir Hager Controls því yfir að coviva uppfyllir helstu kröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/53/ESB. Hægt er að nálgast EB-samræmisýfirlýsingu á vefsíðunni hager.com.