





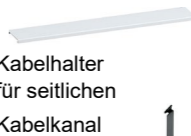


Mauerkasten, leer						Blendrahmen mit Tür		Blendrahmen		Tür Stahlblech geschlossen		Tür Kunststoff Multimedia WLAN					
 Unterputz/Hohlwandmontage Schutzart: IP30 (mit Blendrahmen u.Tür) Schutzklasse: II Normen: EN 61439-1/ -3 Tiefe: 110mm						 Kunststofftür geschlitzt mit Stahl- blechrahmen mit Drehverschluss		 Stahlblech		 links für FWUx 3 Felder breit		 rechts mit Dreh- verschluss		 Kunststofftür geschlitzt mit Stahlblechrahmen links Tür Stahlblech geschlossen ist immer verwendbar		 rechts mit Dreh- verschluss	
500	300	36	1	3	FWU31L	-	FZ031F	-	FZ001N	-	-						
500	550	72	2	3	FWU32L	-	FZ032F	-	FZ002N	-	FZ002NM						
500	800	108	3	3	FWU33L	-	FZ033F	FZ003N	FZ002N	FZ003N Tür geschlossen	FZ002NM						
650	300	48	1	4	FWU41L	FZ141NM	FZ041F	-	FZ005N	-	FZ005NM						
650	550	96	2	4	FWU42L	FZ142NM	FZ042F	-	FZ006N	-	FZ006NM						
650	800	144	3	4	FWU43L	FZ143NM	FZ043F	FZ007N	FZ006N	FZ007NM	FZ006NM						
800	300	60	1	5	FWU51L	FZ151NM	FZ051F	-	FZ009N	-	FZ009NM						
800	550	120	2	5	FWU52L	FZ152NM	FZ052F	-	FZ010N	-	FZ010NM						
800	800	180	3	5	FWU53L	FZ153NM	FZ053F	FZ011N	FZ010N	FZ011NM	FZ010NM						
950	300	72	1	6	FWU61L	FZ161NM	FZ061F	-	FZ013N	-	FZ013NM						
950	550	144	2	6	FWU62L	FZ162NM	FZ062F	-	FZ014N	-	FZ014NM						
950	800	216	3	6	FWU63L	-	FZ063F	FZ015N	FZ014N	FZ015N Tür geschlossen	FZ014NM						
1100	300	84	1	7	FWU71L	FZ171NM	FZ071F	-	FZ021N	-	FZ021NM						
1100	550	168	2	7	FWU72L	-	FZ072F	-	FZ022N	-	FZ022NM						
1100	800	252	3	7	FWU73L	-	FZ073F	FZ023N	FZ022N	FZ023N Tür geschlossen	FZ022NM						
1250	300	96	1	8	FWU81L	FZ181NM	FZ081F	-	FZ026N	-	FZ026NM						

Mauerkasten, leer						Energiefeld		Multimediafeld		Hybridfeld		Hybridfeld		Abschottung		Kabelkanal	
 Unterputz/Hohlwandmontage Schutzart: IP30 (mit Blendrahmen u.Tür) Schutzklasse: II Normen: EN 61439-1/ -3 Tiefe: 110mm						 mit Abdeckung Hutschiene- abstand 125mm QC-Klemmen 1 Feld je Reihe 12 PLE		 mit Kunststoff- montageplatte		 QC-Klemmen		 QC-Klemmen		 senkrecht zur Abtrennung der Felder		 Kabelhalter für seitlichen Kabelkanal M7240	
500	300	36	1	3	FWU31L	UW31U	UM31UK	-	-	FWU00V3	FWU00C3						
500	550	72	2	3	FWU32L	UW31U	UM31UK	-	-	FWU00V3	FWU00C3						
500	800	108	3	3	FWU33L	UW31U	UM31UK	-	-	FWU00V3	FWU00C3						
650	300	48	1	4	FWU41L	UW41U	UM41UK	-	-	FWU00V4	FWU00C4						
650	550	96	2	4	FWU42L	UW41U	UM41UK	-	-	FWU00V4	FWU00C4						
650	800	144	3	4	FWU43L	UW41U	UM41UK	-	-	FWU00V4	FWU00C4						
800	300	60	1	5	FWU51L	UW51U	UM51UK	-	-	FWU00V5	FWU00C5						
800	550	120	2	5	FWU52L	UW51U	UM51UK	-	-	FWU00V5	FWU00C5						
800	800	180	3	5	FWU53L	UW51U	UM51UK	-	-	FWU00V5	FWU00C5						
950	300	72	1	6	FWU61L	UW61U	UM61UK	-	-	FWU00V6	FWU00C6						
950	550	144	2	6	FWU62L	UW61U	UM61UK	-	-	FWU00V6	FWU00C6						
950	800	216	3	6	FWU63L	UW61U	UM61UK	-	-	FWU00V6	FWU00C6						
1100	300	84	1	7	FWU71L	UW71U	UM71UK	UM71UM3	UM71UM4	FWU00V7	FWU00C7						
1100	550	168	2	7	FWU72L	UW71U	UM71UK	UM71UM3	UM71UM4	FWU00V7	FWU00C7						
1100	800	252	3	7	FWU73L	UW71U	UM71UK	UM71UM3	UM71UM4	FWU00V7	FWU00C7						
1250	300	96	1	8	FWU81L	UW81U	UM81UK	UM81UM3	UM81UM4	-	FWU00C8						

<b>Hohlwandanker</b>	<b>Verbindungssatz</b>	<b>Tiefeneinstellung</b>	<b>Belüftungsplatte</b>	<b>Schuko 3-fach</b>	<b>Abdeckhaube</b>	<b>Patchpanel E-Dat</b>	<b>Patchpanel keystone</b>
	waagrecht senkrecht	bis 32mm	für Hohlwand Set 2 Stück		für 3-fach Steckdose	12-fach	12-fach
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
<b>VZ405N</b>	<b>FWU00F1</b>	<b>FZ279</b>	<b>FD00P5</b>	<b>VZ00AS</b>	<b>UM00S3</b>	<b>FZ12MMO</b>	<b>FZ12MK</b>
<b>Flansch</b>	<b>Kabelabfangschiene</b>	<b>Schieber</b>	<b>Abschottung</b>	<b>Patchpanel E-Dat</b>	<b>Patchpanel Keystone</b>	<b>Kombipanel keystone</b>	<b>Kombipanel E-Dat</b>
Leitungsführung, hinten	1-feldrig	Leitungsführungsschieber	waagrecht pro Feld	24-fach	24-fach	10-fach, Schuko 2-fach	10-fach, Schuko 2-fach
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
<b>VZ741</b>	<b>FZ850F</b>	<b>FWU00P1</b>	<b>ZZ10H</b>	<b>UM00K4</b>	<b>UM00K5</b>	<b>UM00K8</b>	<b>UM00K3</b>
<b>Gerätehalter für Router</b>	<b>Gummibänder</b>	<b>Gummibänder</b>	<b>Schuko 1-fach</b>	<b>Kombipanel Kit E-Dat</b>	<b>Schuko 1-fach</b>	<b>Blindabdeckung</b>	<b>Abdeckhaube</b>
	für Kunststoffplatte					für Steckdosen- ausschnitt	für Patchpanel
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
<b>VZ02MM</b>	<b>VZ340</b>	<b>VZ306</b>	<b>VZ00APZ</b>	<b>UM00M3</b>	<b>VZ00HD</b>	<b>VZ00HB</b>	<b>UM00S2</b>
<b>Montageplatte</b>	<b>Hutschiene</b>	<b>Hutschiene isoliert</b>	<b>Abdeckstreifen weiß</b>	<b>Multimedia Kit E-Dat</b>	<b>Abdeckhaubenset</b>	<b>E-Dat Modul RJ45</b>	<b>E-Dat Modul Blind</b>
Kunststoff 175x250mm	1-feldrig	1-feldrig	12 PLE, vorgeprägt			C6 ISO A, 10 BIG	
Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.		
<b>UM00M0</b>	<b>U842B</b>	<b>UT22C</b>	<b>S35S</b>	<b>UM00M4</b>	<b>UM00S1</b>	<b>VZ314RJ</b>	<b>VZ314BL</b>
<b>Plantasche</b>	<b>Bezeichnungsstreifen</b>			<b>E-Dat Modul LWL</b>	<b>E-Dat Modul KOAX</b>	<b>E-Dat Modul KOAX</b>	<b>E-Dat Modul KOAX</b>
	1 SET = 12 Stück			LC-Duplex-Buchse OM2	F-Buchse F-Buchse	IEC Antennen-Buchse	IEC Antennen-Stecker
Best.Nr.	Best.Nr.			Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.	Best.Nr.
<b>FZ794</b>	<b>UZ005</b>			<b>VZ318LC</b>	<b>VZ315FF</b>	<b>VZ316FB</b>	<b>VZ317FS</b>