

Beschreibung:

Anschlussklemmen

3	Etagenruf
6	Sprech- und Rufleitung
5	Gemeinsame Masseleitung
K / K	Potentialfreier Taster (max. 24V/1A)

Türöffner-Taste

Mit Drücken der Taste zieht während eines Türgesprächs das Relais im Türlautsprecher (ELA-402) zum Ansteuern des Türöffners an.

Potentialfreier Taster (I/O-Taste)

Die I/O-Taste schließt einen potentialfreien Schaltkontakt (max. 24V/1A), der auf der Anschlußklemmenplatte an den beiden Klemmen K abgegriffen werden kann.

Rufsignal

Die Leuchtdiode unter der Rufsignalabdeckung signalisiert einen Türruf. Sie erlischt, wenn das Gespräch beendet wird oder wenn an einem anderen Klingeltaster geläutet wird.


Rufeinsteller/-absteller

Durch Schieben des Rufeinstellers nach oben kann die Rufonlautstärke erhöht werden. Durch Schieben des Rufeinstellers ganz nach unten, kann der Rufon abgestellt werden.

Mikrofon einstellen


Schlechte Verständigung oder Rückkopplung im Hausapparat kann durch Einstellen des Mikrofon-Reglers vermieden werden. Dabei wird die Empfindlichkeit des Hörer-Mikrofons eingestellt.

Montage:


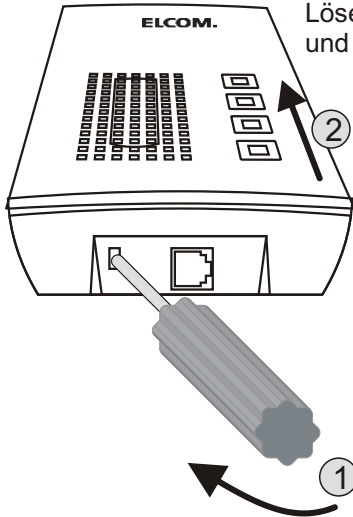


Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Verriegelung und schieben Sie den Gehäusedeckel nach oben.

Ziehen Sie das Verbindungskabel im Gehäuseunterteil ab.

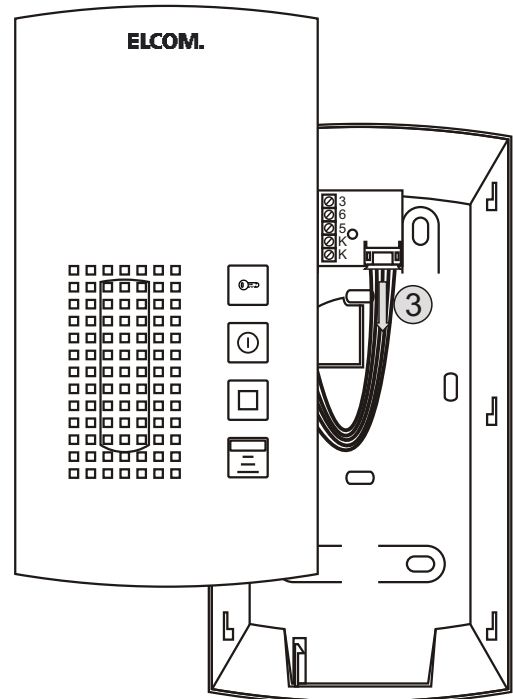

Montieren Sie den Gehäuseboden und schliessen Sie die Zuleitung an.

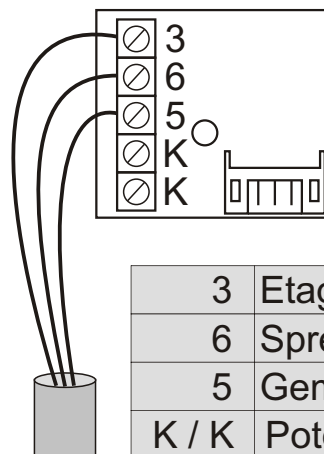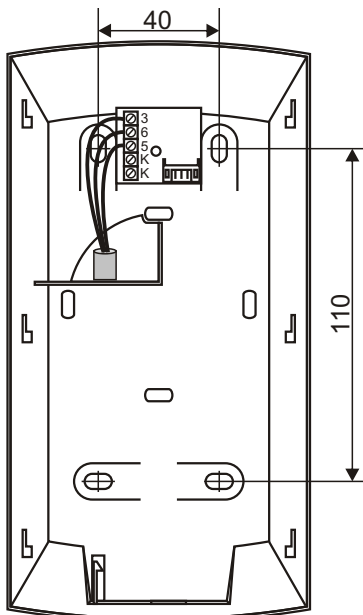

3	Etagenruf
6	Sprech- und Rufleitung
5	Gemeinsame Masseleitung
K / K	Potentialfreier Taster (max. 24V/1A)