

## GD102N/GD104N/GD106N/GD108N/GD110N

**Allmän beskrivning:**

- Kapsling för utanpåliggande montage av modulkomponenter med ett djup på max 70 mm
- Helt bakstykke med integrerad DIN-skena och 4 och 5-punkts fästhål på alla versioner (ej på GD104N)
- Täckbrickor för skruvskallar medlevereras för skyddsisolering
- Frontstykke med 46 mm apparatslits och snäppskruvar (1/4 varv vid demontering)
- Integrerat märksystem med textrensor och transparenta täcklock
- Kan plomberas

**Märkspänning:**

AC 400 V / 50 Hz

**Märkström:**

för komponenter max 63 A

**Kapslingsklass:**

IP 30 (med dörr, IP40)

**Skyddsklass:**

II skyddsisolerat

**Kabelföringar:**

Förpräglad raster under, över och på sidor.

**PE/N-plintar:**

- Mässingsplintar med ledarskydd (ej GD102N) med beröringskyddad snäppfastsättning. Kan monteras upptill eller nertill i kapslingen. För antal anslutningar se produktsida.

**Färg:**


- Ral 9010 (fjällvit). Dörrar i RAL9010 eller rökfärgat.

**Material:**


- Plast (polystyren)

## Tillbehör


GD102N

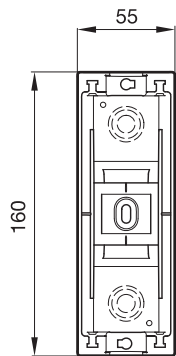


GD104N

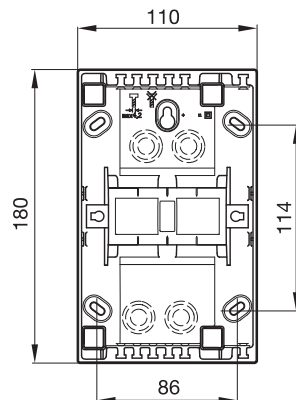


GD106N

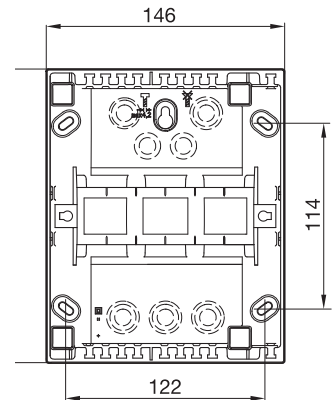


GD108N

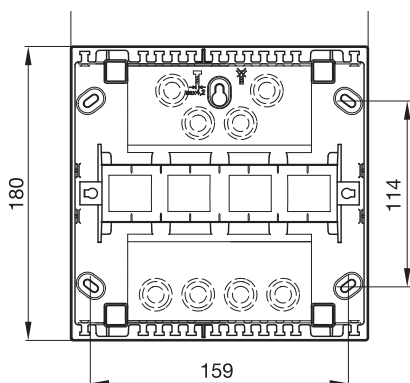


GD110N

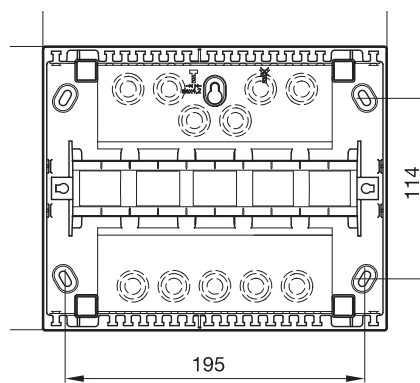

GD104N till GD110N

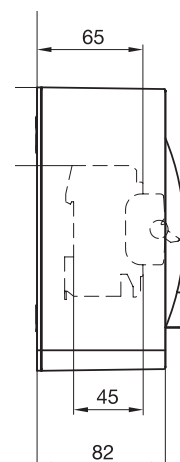


GD113S - 1 rad 13 ■

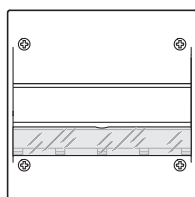



GD213S - 2 rader 26 ■



GD313S - 3 rader 39 ■

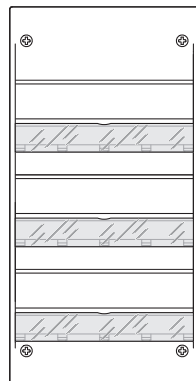


GD413S - 4 rader 52 ■

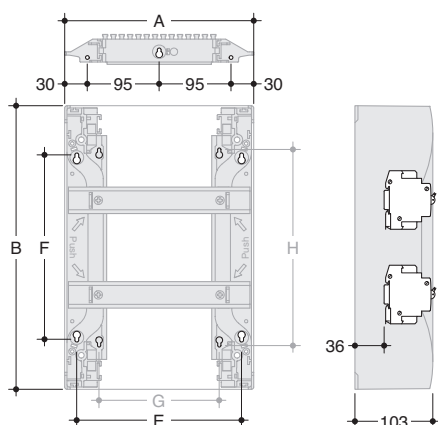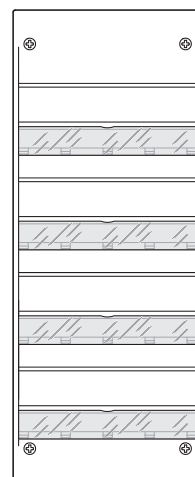

## Dimensioner:

	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
GD113	250	250	218	120	159	134
GD213	250	375	218	245	159	259
GD313	250	500	218	370	159	384
GD413	250	625	218	495	159	509


GD118S - 1 rad 18 ■

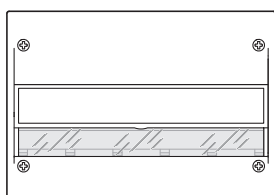



GD218S - 2 rader 36 ■



GD318S - 3 rader 54 ■

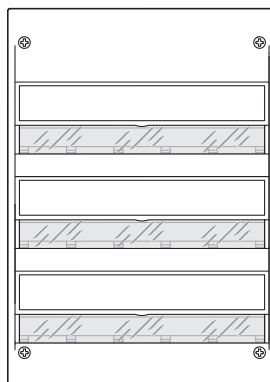

GD418S - 4 rader 72 ■

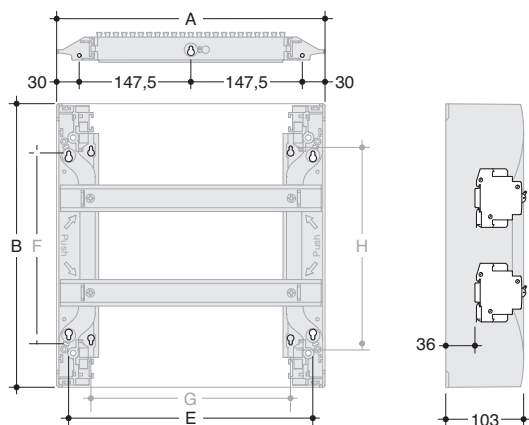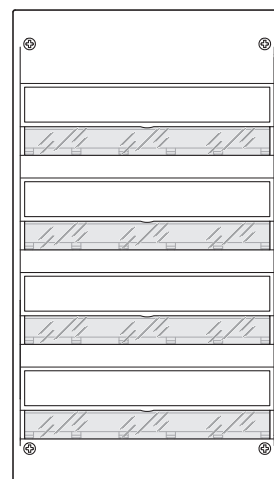

## Dimensioner :

	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
GD118	355	250	323	120	264	134
GD218	355	375	323	245	264	259
GD318	355	500	323	370	264	384
GD418	355	625	323	495	264	509