


Kapslingsklass IP44

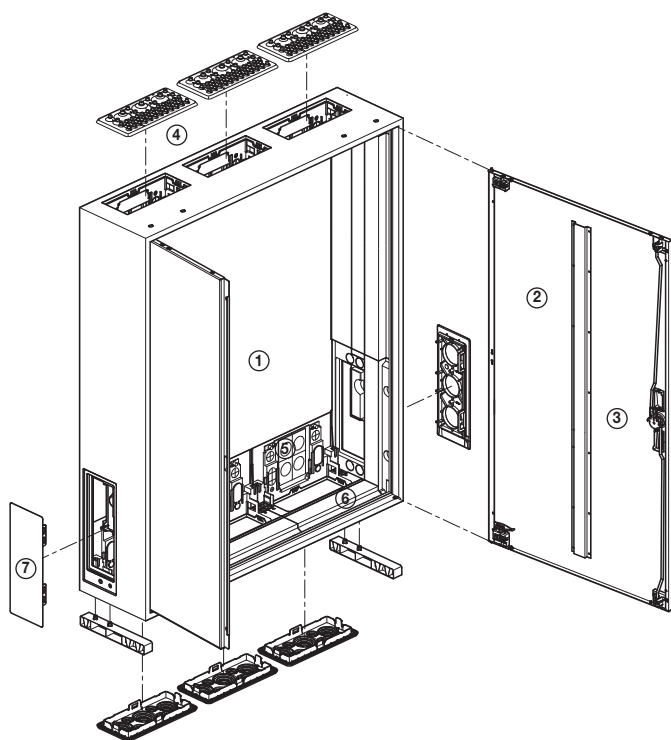

Väggskåp:

- Skyddsklass I och II, IP 44
- Utanpåliggande och infällt montage
- Höjd från 500 mm till 1700 mm i 150 mm intervaller
- Bredd 1 - 5 fält
- Djup 205 mm
- Färg RAL 9010 (fjällvit)
- Bärskenefäste inställbart
- För inbyggnadssystem univers N

 

Består av:

- ① **Hus**
 - 1 mm stålplåt, pulverlackerad
 - flänsar upp och nertill ⑦
- ② **Dörr**
 - 1 mm stålplåt, pulverlackerad
 - går att vänster- eller höger-hängas
 - tas bort utan verktyg
 - inre justerbara gångjärn
 - dörrrens öppningsvinkel 110°
 - skåp från skåpsbredd 800 mm, två dörrar
- ③ **Dörrlås**
 - Trepunkts låsstag
 - plomberbar som standard (IP44)
 - Kan bytas ut mot andra slag av låsanordningar


Standarder och föreskrifter

- testade enligt DIN VDE 0603 del 1
- mått enligt DIN 43870
- kapslingsklass IP44 (DIN EN 60529)
- kapslingsklass IP3X med öppen dörr
- luft och krypavstånd enligt VDE 0110, del 1 och 2
- överspänningskategori IV
- föroreningsgrad 3
- skyddsisolerat M
- AC 230/400V, 50 Hz
- för komponenter max 400 A



**Kabelflänsar per fält:
Över.**

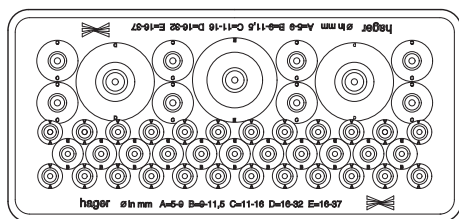



Kabelfläns, rygg

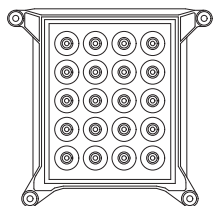

**Kabelflänsar per fält:
under.**

 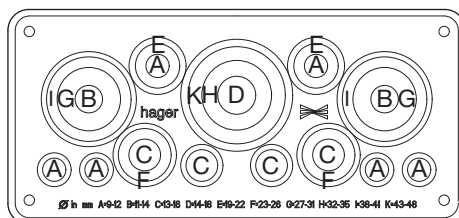

Kabelflänsar

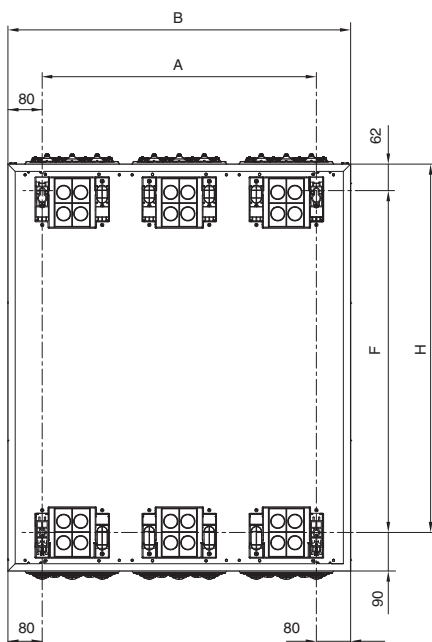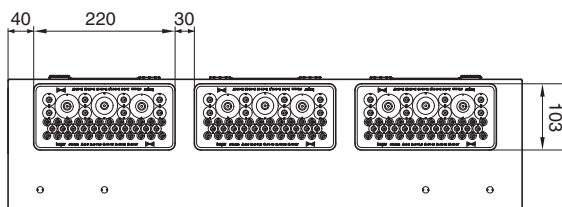

④ Övre kabelgenomföring av plast med

46 genomföringsmöjligheter, kan demonteras och monteras utan verktyg.

Antal	Typ	Diameter
24	A	5 - 9 mm
11	B	9 - 11,5 mm
8	C	11 - 16 mm
2	D	16 - 32 mm
1	E	16 - 37 mm

⑤ Kabelfläns rygg (tillbehör)

20 x 5 - 9 mm diameter

⑥ Nedre kabelgenomföring av plast med

23 genomföringsmöjligheter, kan demonteras och monteras utan verktyg.

Antal	Alternativ	Typ	Diameter
4	+2	Å	8,5 - 12 mm
	+2	B	11 - 14 mm
2	+2	C	13- 16 mm
	+1	D	14 - 18 mm
2		E	19 - 22 mm
2		F	23 - 26 mm
	+2	G	27 - 30,5 mm
	+1	H	32 - 34,5 mm
2		I	38 - 40,5 mm
1		K	43 - 47 mm

Genomföringsfläns (upp och nertill) är roterbar och utbytbar.

Fästmått i mm Skåpshöjd H		Skåpsbredd B				
		300	550	800	1050	1300
500	X	348	348	348	348	348
	Y	140	390	640	890	1140
650	X	498	498	498	498	498
	Y	140	390	640	890	1140
800	X	648	648	648	648	648
	Y	140	390	640	890	1140
950	X	798	798	798	798	798
	Y	140	390	640	890	1140
1100	X	948	948	948	948	948
	Y	140	390	640	890	1140
1250	X	1098	1098	1098	1098	1098
	Y	140	390	640	890	1140
1400	X	1248	1248	1248	1248	1248
	Y	140	390	640	890	1140
1550	X	1398	1398	1398	1398	1398
	Y	140	390	640	890	1140
1700	X	1548	1548	1548	1548	1548
	Y	140	390	640	890	1140