


Fästmått väggskåp IP 54, djup 275 mm

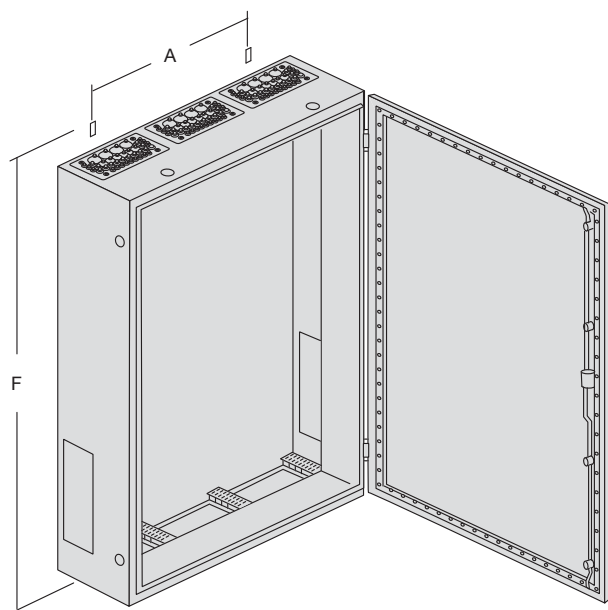


Fästmått väggskåp IP 54, djup 275 mm

H	B					
		300	550	800	1050	1300
500	F	574	574	574	574	574
	A	155	405	655	905	1155
650	F	726	726	726	726	726
	A	155	405	655	905	1155
800	F	874	874	874	874	874
	A	155	405	655	905	1155
950	F	1024	1024	1024	1024	1024
	A	155	405	655	905	1155
1100	F	1174	1174	1174	1174	1174
	A	155	405	655	905	1155
1250	F	1324	1324	1324	1324	1324
	A	155	405	655	905	1155
1400	F	1474	1474	1474	1474	1474
	A	155	405	655	905	1155

Universalfläns för IP 54 - skåp
Införingsmöjligheter

 FZ402



Antal ledningar	Ny	Ledningstjocklek (mm) från - till	Ledningsexempel ledningsarea i mm ² från - till		
			EKK	EKKJ	AKKJ
24		9 - 11,5	3x1,5 - 5x1,5	1x4 - 1x16	-
12		11 - 16	3x2,5 - 5x4	1x16 - 3x6	-
4		12,5 - 20	3x4 - 5x10	3x2,5 - 5x6	-
2		13 - 27,5	3x4 - 4x25	3x2,5 - 4x25	-
2		16 - 32	3x6 - 4x35	3x6 - 4x50	-

Väggskåp, djup 275 mm och 350 mm:

- Skyddsklass I, IP 54
- Höjd från 500 mm till 1400 mm i 150 mm intervaller
- Bredd 1 - 4 fält
- Djup 275 mm
- 36 till 432 modulplatser
- Färg RAL 7035 (ljusgrå)
- Inställbart bärskenefäste

Inbyggnadssystem för nätspänning:

- 3 AC 50 Hz 230/400 V
 - 3 AC 50 Hz 400/690 V
- Max märkström 630 A

Materialbeskrivning:

Skåpsmantel:

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad. Inuti skåpet är sidor och ryggplåt täckta med plastskivor
- Skåpsidoväggar med hålanvisningar i nederkant för samlings-skenor
- Sammanbyggbara ovanpå eller invid varandra

Dörr:

- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn, dörren kan höger eller vänsterhängas
- Tätande gummilist är olje och temperaturbeständig
- Öppningsvinkel 162°
- Från och med bredd 1050 mm dubbeldörr

Dörrlås:

- Trepunkts spanjolettlåsning med vridhantag
- Kan kompletteras eller utbytas mot diverse låsvarianter

Fasta kabelgenomföringar:

- Övre kabelgenomföring av tvåkomponent (FZ402), Utbytbar mot alla flänsar för IP 54
- Undre kabelgenomföring av plast med PG-förprägling 1 x FZ408, resterande fält med FZ402


Normer och föreskrifter:

- Provat enligt VDE 0660, Del 500
- Måttnorm enligt DIN 43 870
- Kapslingsklass IP 54 enligt VDE 0470 (DIN EN 60529)
- Skydd mot direkt beröring: IP 3X med öppen dörr
- Luft och krypavstånd enligt VDE0110, del 1 och 2 / 1.89
- Isoleringspänning 800 V AC
- Överspänningskategori III/IV
- Nedsmutsningskategori 3
- Isolermaterial II

Väggskåp IP 54, djup 275 mm - med inbyggnadssystem univers

- Mått till bärskenor är angivna i främre och bakre position

Bärskenorna kan placeras i 7 olika positioner med 12,5 mm mellan.

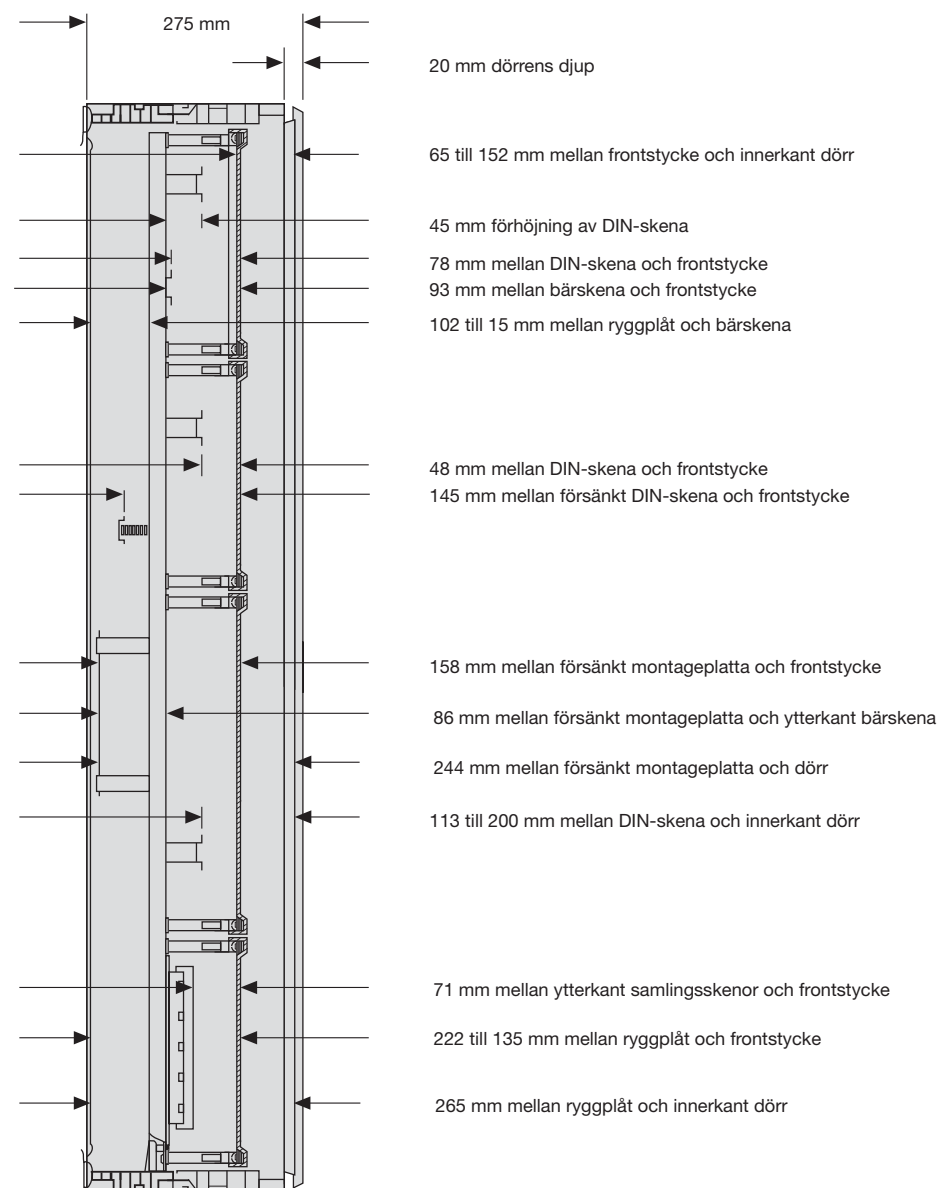

Kabelgenomföringar

