



**Skåp IP 65**  
2 - fälts modeller

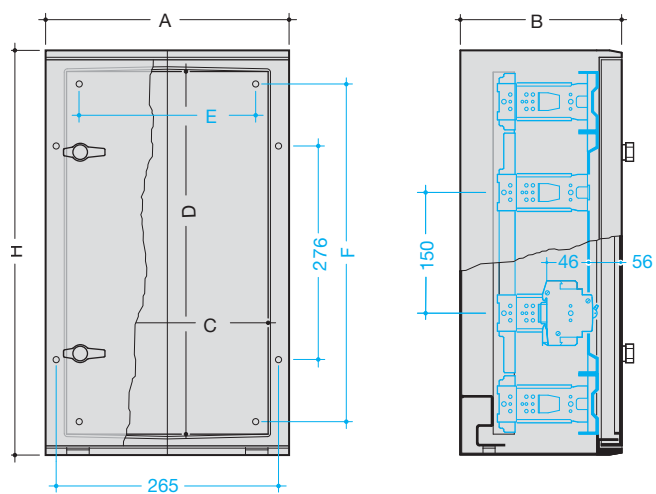


**Väggfästen**

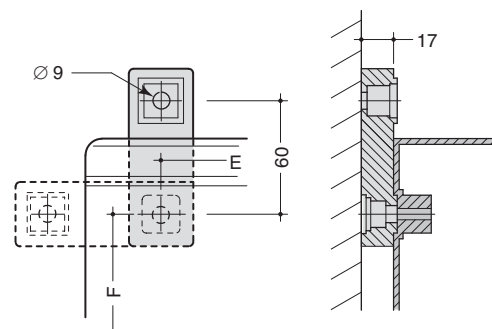

- Skåpen FL32SP til FL73SP är provade enligt DIN/EN/ISO 2409. Dessa kapslingar är UV-beständiga.

3 - fälts modeller

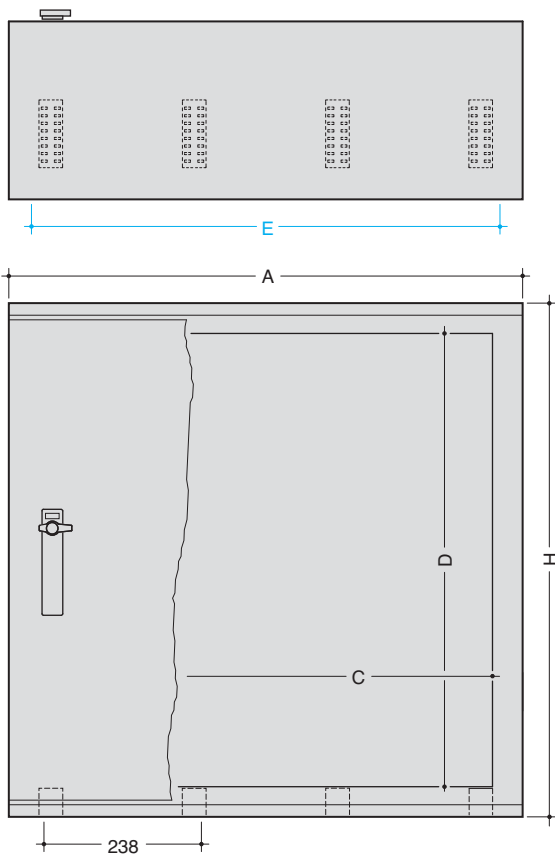

**Bärskenefästen**

IP	Ref.nr	Skåpsmått					Fäst mått		Antal fält	Antal rader	Antal dörrar	Antal lås
		A	H	B	C	D	E	F				
IP 65	FL32S(P)	600	550	300	500	450	520	470	2	3	1	1+
	FL52S(P)	600	850	300	500	750	520	770	2	5	1	Låsstag
	FL53S(P)	850	850	300	750	750	770	770	3	5	1	
	FL72S(P)	600	1150	300	500	1050	520	1070	2	7	1	
	FL73S(P)	850	1150	300	750	1050	770	1070	3	7	1	