



**Golvskåp IP 44**

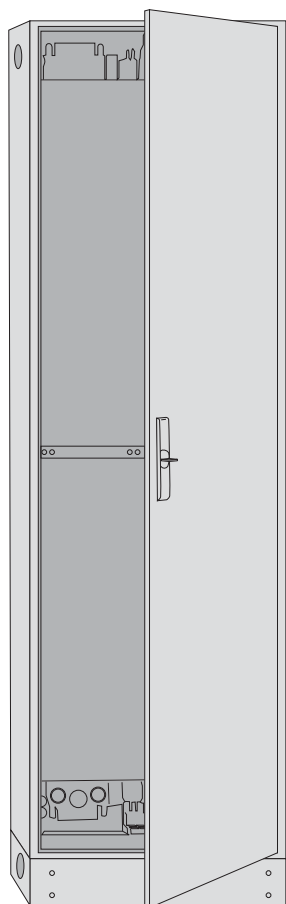

**Kabelgenomföringar per fält ovan**

Antal	max kabelstorlek	diameter
4	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	10 mm
17	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	13 mm
6	5 x 6 mm <sup>2</sup>	18 mm
2	4 x 25 mm <sup>2</sup>	30 mm

**Underkant ingen kabelgenomföring**

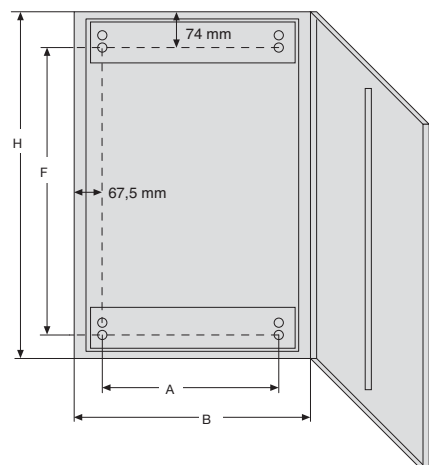

**Golvskåp:**

- Skyddsklass I och II, IP 44
- För golvmontage (**väggfäste nödvändigt**)
- Höjd 1950 mm (inkl. 100 mm golvsockel)
- Bredd 1 - 4 fält
- Djup 205 mm
- 144 till 576 modulplatser
- Färg RAL 7035 (ljusgrå)
- Bärskenefäste inställbart

**Inbyggnadssystem för nätspänning :**

- 3 AC 50 Hz 230/400 V
- 3 AC 50 Hz 400/690 V

Max märkström 400 A

**Materialbeskrivning:**

**Skåpsmantel:**

- 1 mm stålplåt, pulverlackerad
- Skåpssidoväggar med hålanvisningar i nederkant för samlings-skenor
- Skåpssidoväggar med hålanvisningar i överkant PG36
- Sammanbyggbara invid varandra
- 1st vågrät stödskena ingår

**Dörr:**

- 1 mm stålplåt, pulverlackerad
- Frontmonterad med dolda justerbara gångjärn
- Dörren kan höger eller vänsterhängas
- Dörren kan demonteras utan verktyg
- Öppningsvinkel 110°

**Dörrlås:**

- 1250 mm höga eller högre eller 2 dörrar försedda med låsstag
- Plomberbara

**Fasta kabelgenomföringar:**

- Övre kabelgenomföring av tvåkomponent med 29 genomföringsmöjligheter (stryppipplar)
- Öppet under

**Förpräglad rygglåt:**

- 2 x PG16
- 2 x PG21
- 1 x PG29/36

**Golvsockel:**

- Påmonterad vid leverans (100 mm)
- Med öppningsbar blinndering

**Normer och föreskrifter:**

- Provat enligt VDE 0660, Del 500 och 504
- Måttnorm enligt DIN 43870
- Kapslingsklass IP 43 enligt VDE 0470 (DIN EN 60529)
- Skydd mot direkt beröring: IP 3X med öppen dörr
- Luft och krypavstånd enligt VDE0110, del 1 och 2 / 1.89
- Isoleringskapning 400 V AC
- Överspänningskategori IV
- Nedsmutningskategori 2

**Mått golvskåp IP 44**

H (mm)	B				
	300	550	800	1050	
1950	F	1835	1835	1835	1835
	A	165	415	665	915

Golvskåp IP 44 - för inbyggnadssystem univers

