
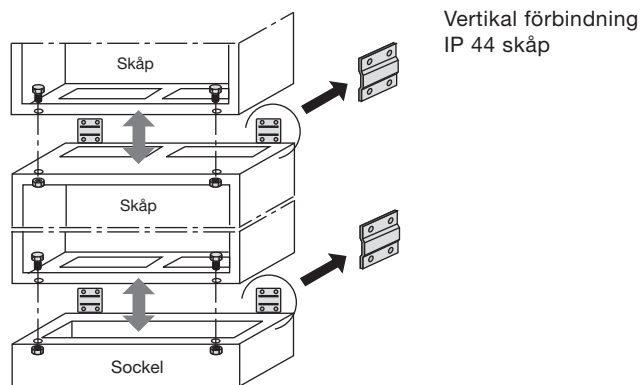



Allmän beskrivning

- 100 mm eller 200 mm hög
- Monteras under vägg och golvskåp
- Sockellist 200 mm med kabelfästskena, ej med i kombigolvskåp
- Öppen över och under
- 1,5 mm stålplåt, elektrolytförzinkad, pulverlackerad
- Minskat mått på skåpsöppning vid:
100 mm golvsockel för skåp till 218 mm djup, 200 mm golvsockel passar till alla skåp, också kombigolvskåp

Socket för skåp IP 44 och IP 54, vertikalförbindning IP 44 och IP 54 skåp

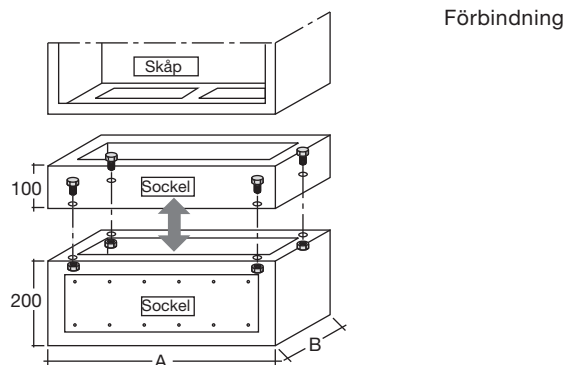


Socket levereras med 1 st förbindningssats

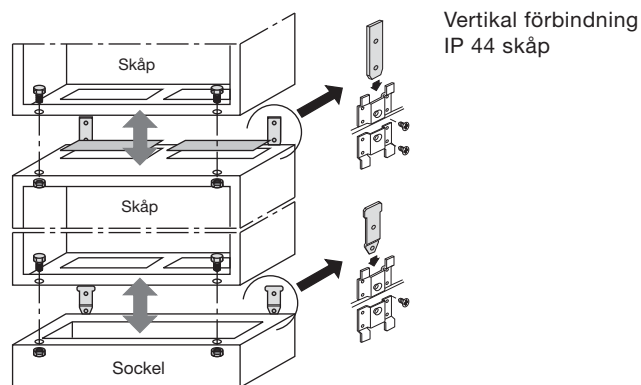

Socket levereras med 1 st förbindningssats

Mått på golvsockel för IP 44 skåp


golvsockel

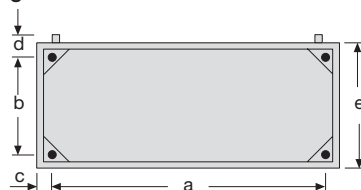

a	b	c	d	e	Fält				Höjd
					2	3	4	5	
446	94	52	62	205	x				100
446	94	52	62	205	x				200
696	94	52	62	205		x			100
696	94	52	62	205		x			200
946	94	52	62	205			x		100
946	94	52	62	205			x		200
1196	94	52	62	205				x	100
1196	94	52	62	205				x	200

Mått på golvsockel för väggskåp IP 54 och golvskåp med djup 275 mm och 350 mm


golvsockel

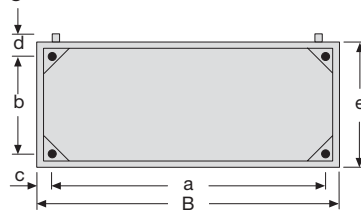

a	b		c	d	e		Fält				Höjd	
	275	350			275	350						
196	150	225	52	62	255	330	x				100	
196	150	225	52	62	255	330	x				200	
446	150	225	52	62	255	330		x			100	
446	150	225	52	62	255	330		x			200	
696	150	225	52	62	255	330			x		100	
696	150	225	52	62	255	330			x		200	
946	150	225	52	62	255	330				x	100	
946	150	225	52	62	255	330				x	200	
1196	150	225	52	62	255	330					x	100
1196	150	225	52	62	255	330					x	200

Mått på golvsockel för kombigolvskåp med 400/600 mm djup

mått på fästning av sockel (höjd 100 m, 200 mm för kombigolvskåp)

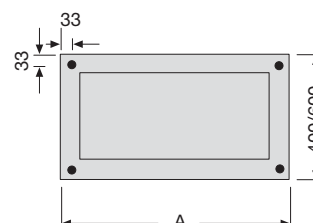

Fält	A i mm
1	400
2	600
3	1000
4	1200
6	1600