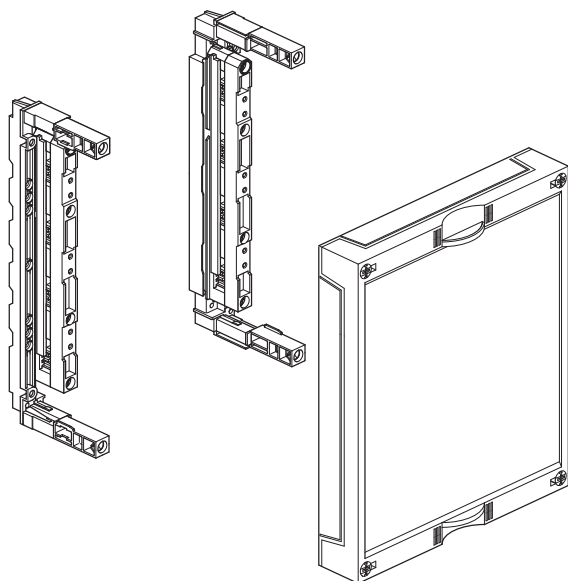


UE21E0

**Blint frontstycke**


för samlingskenor med 60 mm avstånd, 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm

150	UE11E0	UE12E0
300	UE21E0	UE22E0
450	UE31E0A	UE32E0A

Specialegenskaper:

- Kombination av byggsatser med höjd 300 mm med 450 mm går inte med genomgående samlingskena
- Byggsats är förberedd för montage av klarsiktruta som beröringsskydd mot oavsiktlig beröring när fronstycket är demonterat
- I byggsatser med höjd 450 mm går det att sätta en tillkommande 1-polig samlingskenshållare

UE21E2B

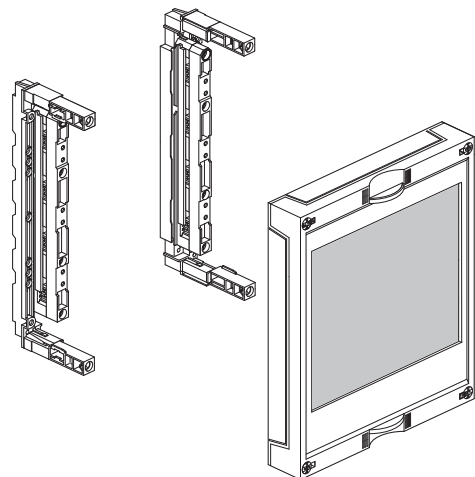**Frontstycke för NH00 säkringslastfrånkiljare**

för samlingskenor med 60 mm avstånd, 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm


H x B	250	250	500
300	UE21E2B	-	C
450	UE31E2B	UE31E1B	UE32E3B

Specialegenskaper:

- UE21E2B, UE31E2A, för 2 st säkringsfrånkiljare NH00
- UE22E4B, för 4 st säkringsfrånkiljare NH00
- UE31E1B, för 1 st säkringsfrånkiljare NH1
- UE31E3B, för 1 st säkringsfrånkiljare NH2
- UE32E2B, för 1 st säkringsfrånkiljare NH3
- Frontstycke för NH00 går att blinda med täcklock 2 x UZ01Z6
- I byggsatser med höjd 450 mm går det att sätta en tillkommande 1-polig samlingskenshållare
- Frontstycke symmetriskt vridbart

OBS: NH1/2 går inte att använda i IP 44 skåp !

UE21E5

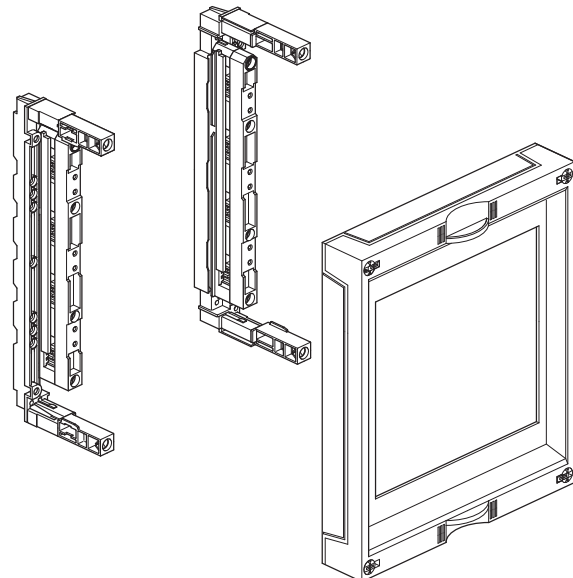**Frontstycke för DII och DIII säkringssocklar**


för DII och DIII säkringssocklar
Vågrät

H x B	250	500
300	UE21E5	UE22E5

Specialegenskaper:


- UE21E5, för 4 x DII eller 3 x DIII
- UE22E5, för 10 x DII eller 7 x DIII
- 1 st blindlock UZ017 ingår
- Vid delbestyckning med DII eller DIII skall tomplatser täckas med blindlock UZ017
- Vid fullbestyckning är anslutning max 35 mm² möjlig, annars tänk på matningsplats
- Vid användning av samlingskensförbindning, lämna plats

Samlingskenshållare 60 mm 4polig, 1polig

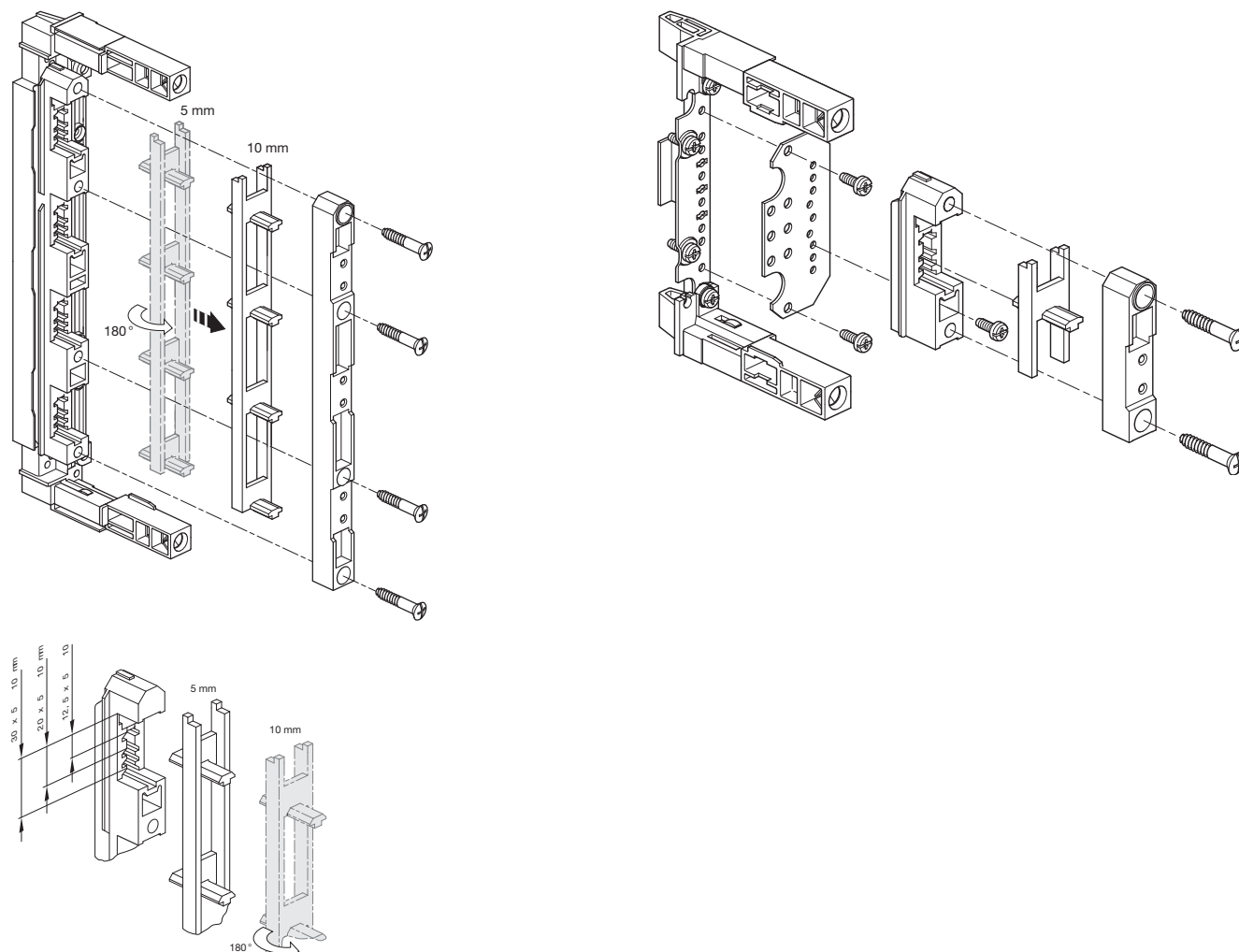

univers
Byggsatser med samlingskenavstånd 60 mm, 3-polig

UE21F5

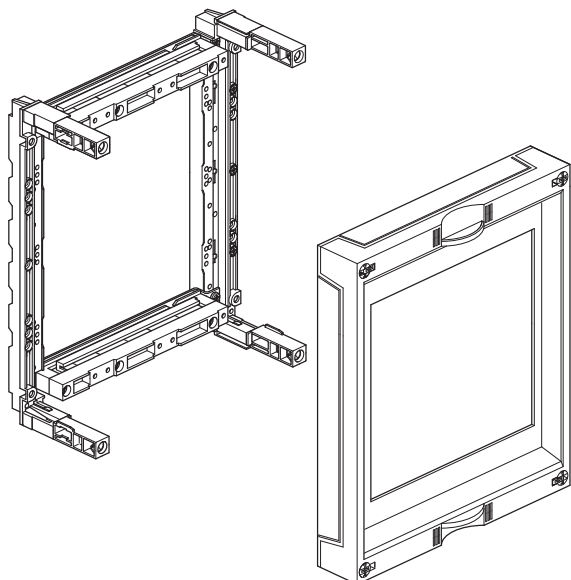

Frontstycke för DII och DIII säkringssocklar

för DII och DIII säkringssocklar


Lodrät

H x B	250	500
300	UE21F5	UE22F5


Specialegenskaper:

- UE21F5, för 4 x DII eller 3 x DIII eller 6 x D02 (L063L) eller 4 x D02 (L063L1)
- UE22F5, för 7 x DII eller 5 x DIII eller 10 x D02 (L063L) eller 7 x D02 (L063L1)
- 1 st blindlock UZ017 ingår
- Vid delbestyckning med DII eller DIII skall tomplatser täckas med blindlock UZ017


Positionsmått för säkringsfrånskiljare i byggsats
UE21E2B, UE22E4B

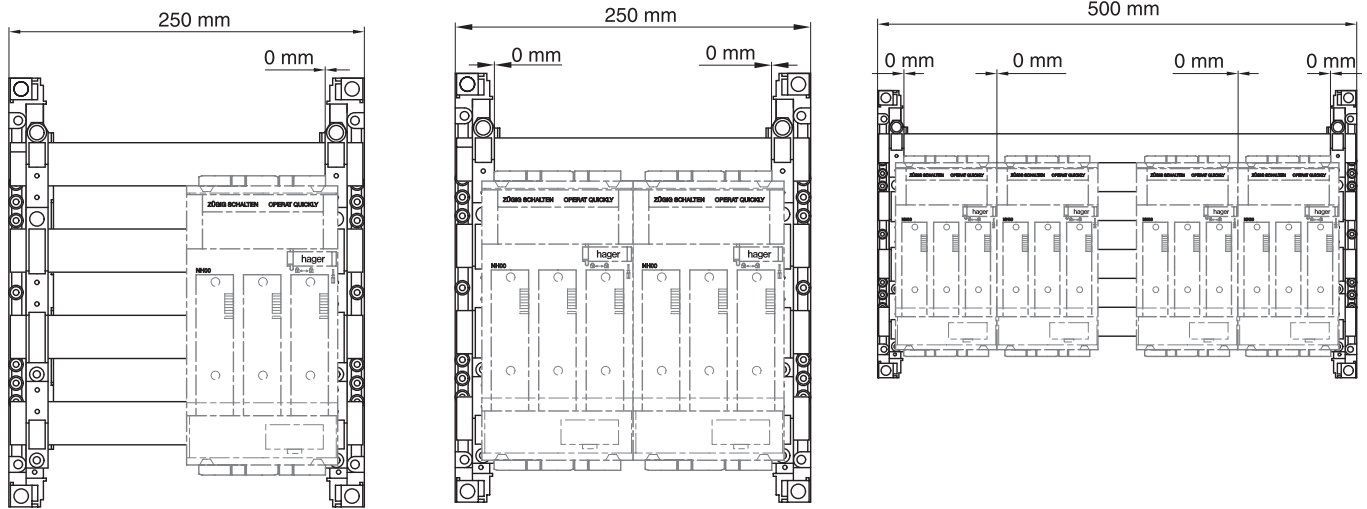


Positionsmått för säkringsfrånskiljare i byggsats
UE31E1B, UE31E3B, UE32E3B

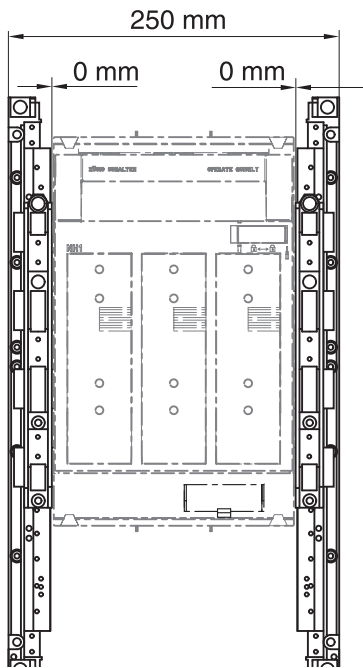

Täcklock UZ017

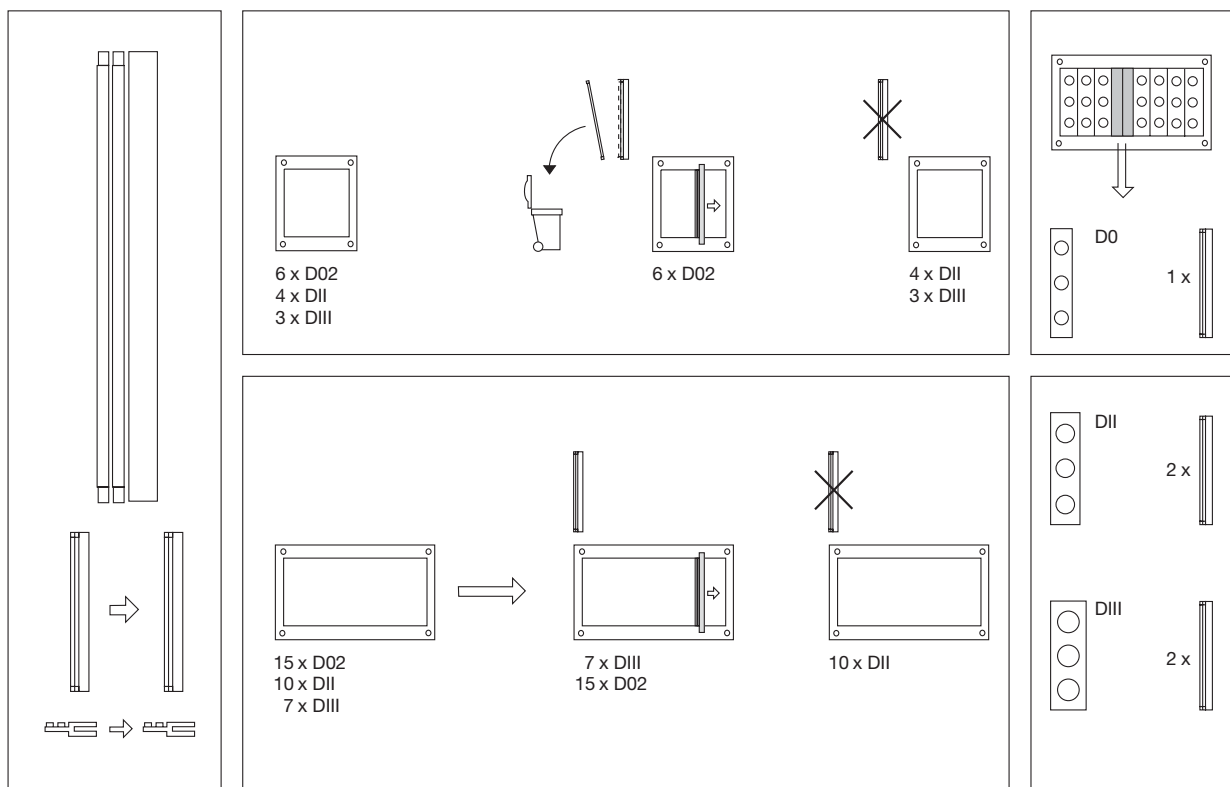

UE31E0A

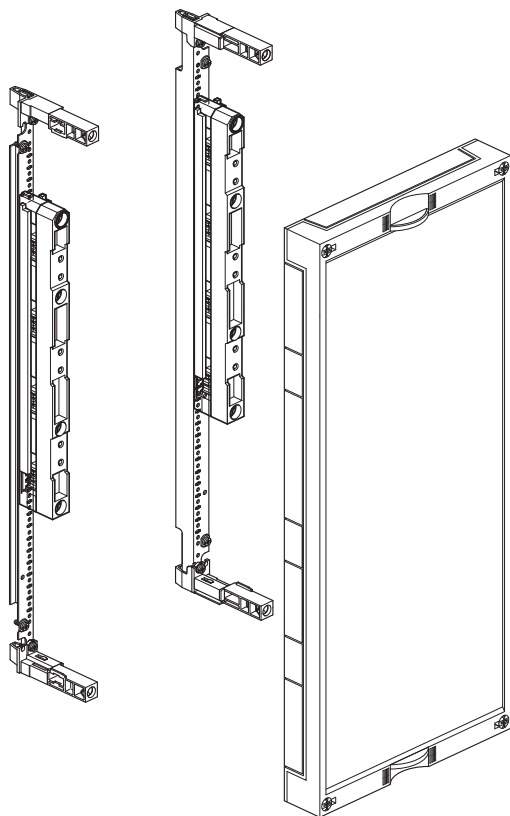

Täckt byggsats


För samlingskena 12 x 5/10 mm, 20 x 5/10 mm, 30 x 5/10 mm

Höjd / Bredd	250
450	UE31E0A

Egenskaper

- Samlingskenehållare ingår
- Frontstycke blint

UE21E4

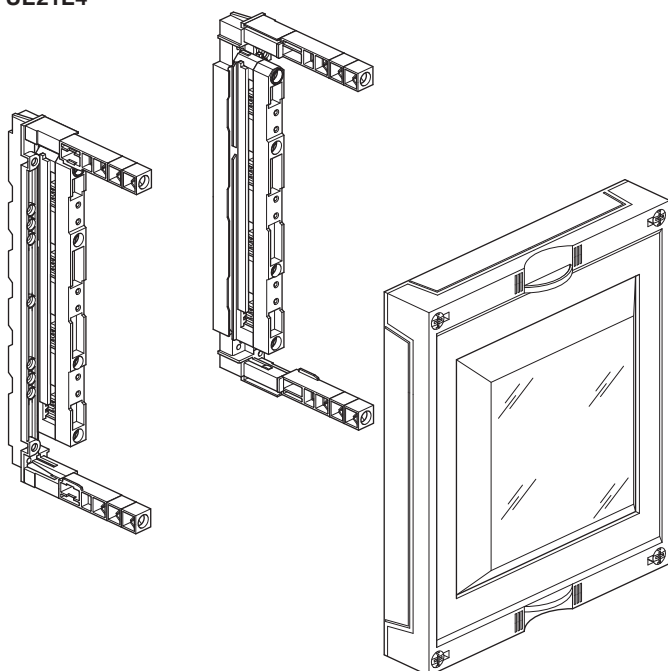

Byggsats för NH1 + NH2-underdel

Höjd / Bredd	250
300	UE21E4
450	UE31E9

Specialegenskaper


- Frontstycke med transparent lock
- UE21E4 för NH00, LT053U och NH1 LT153U
- UE31E9 för NH2, LT253U

OBS:

Dessa byggsatser kan inte monteras under UE21E7 och UE22E7 eftersom dessa inte har en nedre frontstyckehållare.

UE52K4

Byggsats för säkringslist

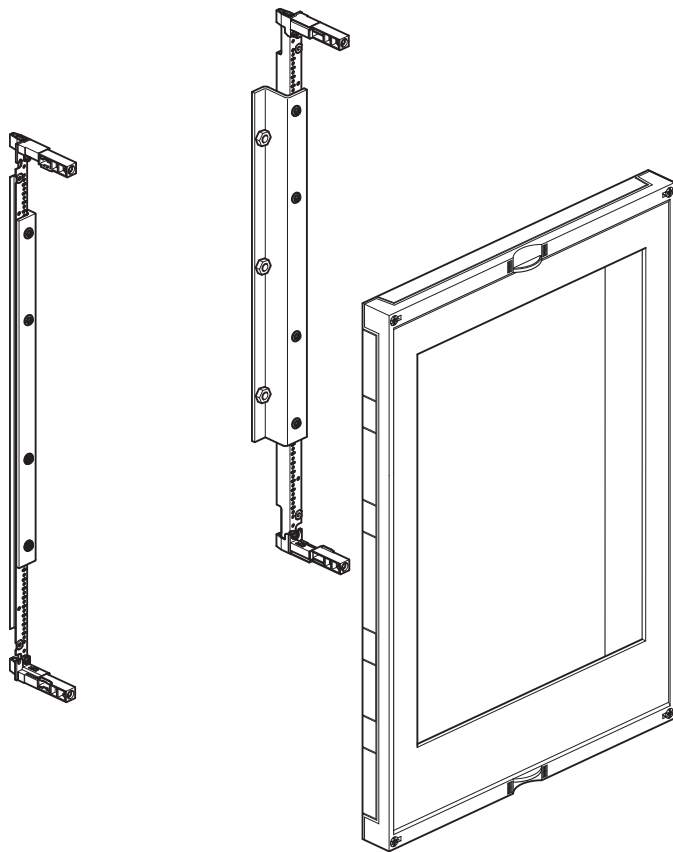

Höjd / Bredd	250	250	500
750	UE51K0	UE51K1	UE52K4


Egenskaper:

- Med samlingsckenshållare för CU-avstånd 185 mm
- På UE51K0/K1, UE52K4 avsedd för Cu-samlingsckena 40 x 10 mm, kan förses med M12 mutter som tillbehör
- UE52K4, plats för 4 säkringslastfrånskiljare NH1/2/3
UE51K1, plats för 1 säkringslastfrånskiljare NH1/2/3
- Montage av säkringslastfrånskiljare NH00 på dubbeladapter (tillbehör) är möjligt i byggsats
- Skåp 275 mm djup:
Byggsatser sättes på bärskenor i position 3 och 4 framifrån
- Skåp 350 mm djup:
Byggsatser sättes på bärskenor i position 10 och 11 framifrån
- Från position 7 och 8 till 10 och 11 behövs rasskyddsförlängare FZ851 eller FZ852
- Täcklock för att täcka tomplats LZ100 (NH1/2/3), LZ050 (NH00) finns som tillbehör

OBS:

Inbyggnad i IP 43 skåp är ej möjlig

UD21F1

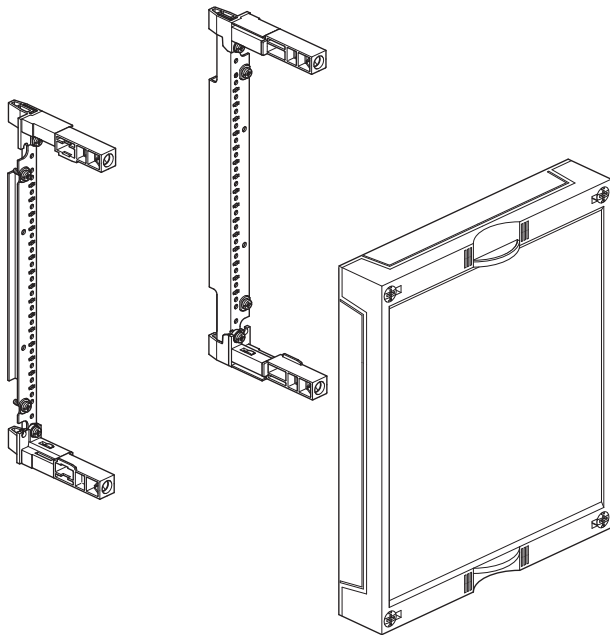


Blint frontstycke tomt

För reservplats

Höjd / Bredd	250	500
75	UD01F1	UD02F1
150	UD11F1	UD12F1
300	UD21F1	UD22F1
450	UD31F1	UD32F1
600	UD41F1	UD42F1

UD21E1N

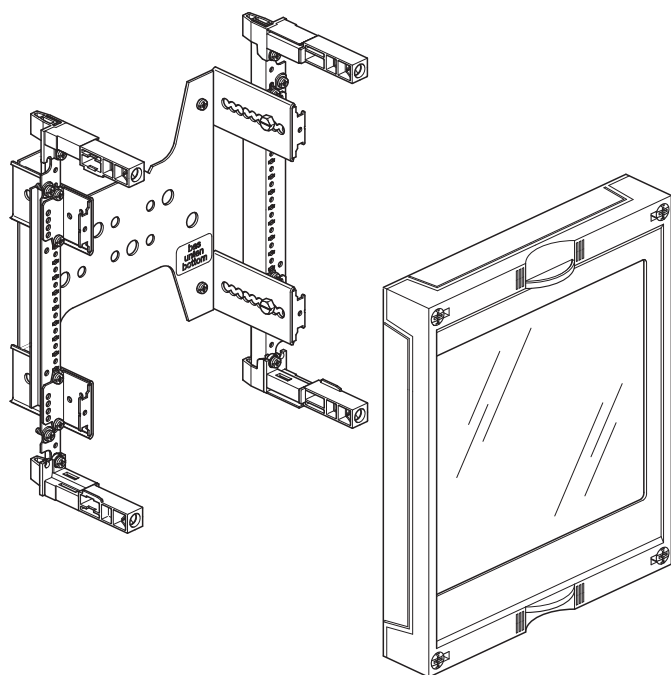

Frontstycke med klarsiktsruta och försänkbar montageplatta


För NH00/1/2 säkringsunderdel

Höjd / Bredd	250
300	UD21E1N
450	UD31E1N

Egenskaper:

- Frontstycke med klarsiktsfönster
- Montageplatta sänkbar 86 mm från bärskena

UD21E2

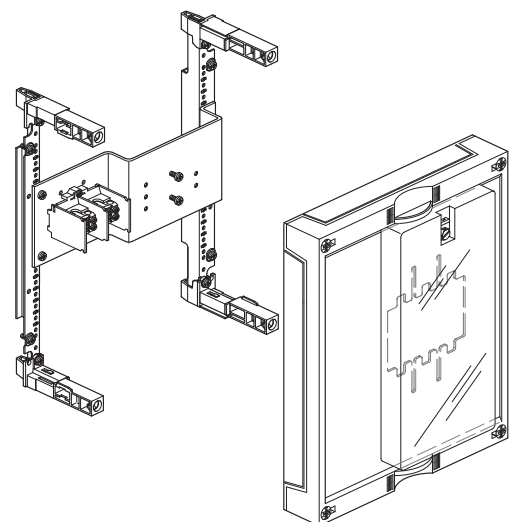

Frontstycke för NH00 säkringsunderdel


För NH- säkringsunderdel L00

Höjd / Bredd	250
300	UD21E2

Egenskaper

- För NH säkringsunderdel på montageplatt NH00 3 x 160 A L00 (med anslutning 70 mm²)
- Med 2-polig avgreningsplint K18SN
Inkommande 25 mm², 80 A
Utgående: 16 mm² mångtrådig
10 mm² fåtrådig
- Med klarsiktspomberhuv U84A

UG11A1

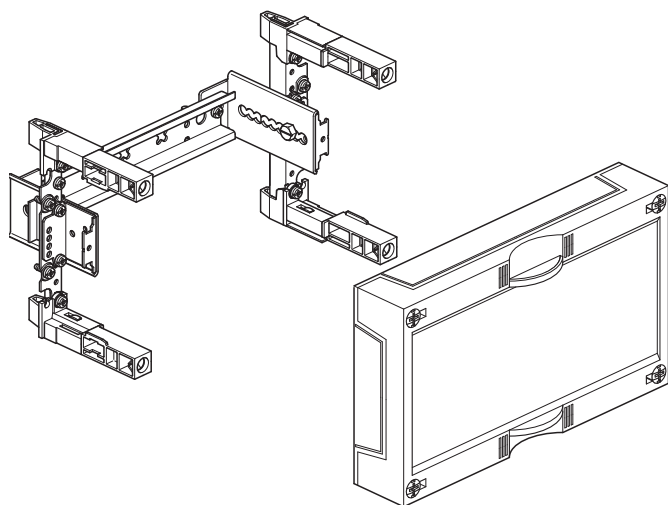

Blint frontstycke


Med kabelfästskena

Höjd / Bredd	250
150	UG11A1

Egenskaper:

- Avstånd mellan frontstycke och max nersänkt skena 167 mm, från bärskena till nersänkt skena 75 mm

UG11B1

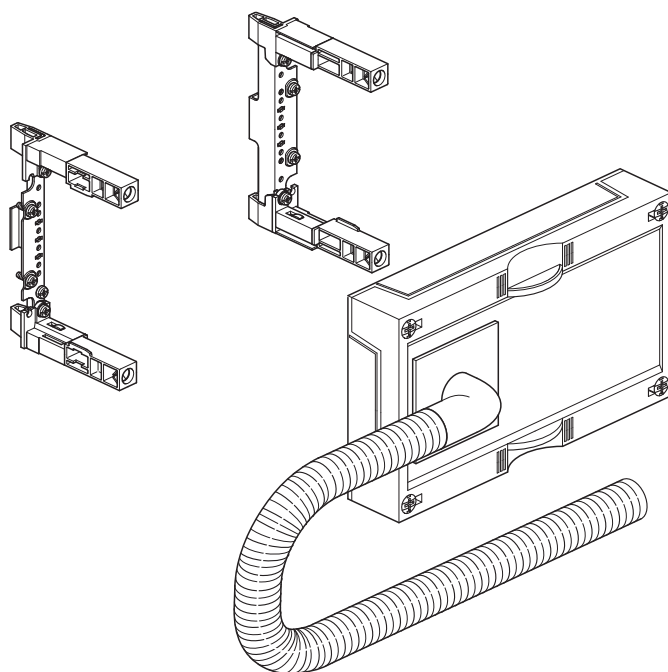

Frontstycke med dörrslang


Med slang för ledningsdragnig till dörr

Höjd / Bredd	250
150	UG11B1

Egenskaper:

- Med slang för ledningsdragnig till dörr i storlek PG21
- Längden på dörrslang ca. 1 m
- Dörrslangen är rörligt fastsatt i frontstycket.

UG21D1

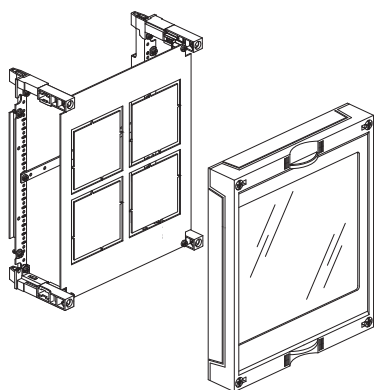

Frontstycke med klarsiktsfönster


För 4 instrument storlek 96 mm x 96 mm

Höjd / Bredd	250
300	UG21D1

Egenskaper:

- Plats för 4 instrument 96 mm x 96 mm
- Frontstycke med klarsiktsfönster
- Frontstycke plomberbart

UG02E1

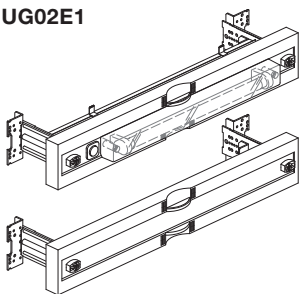

Byggsats för skåpsbelysning

Höjd / Bredd	500
2 x 75 mm	UG02E1


Egenskaper

- 75 mm byggsats med lysrör och brytare, även som tombyggsats

univers
Samlingsskensförbindning skåp / skåp

UM05A, UM05B, UM05C, UM05D, UM05G, UM05H, UM05K

ø M6
Md max = 5 Nm

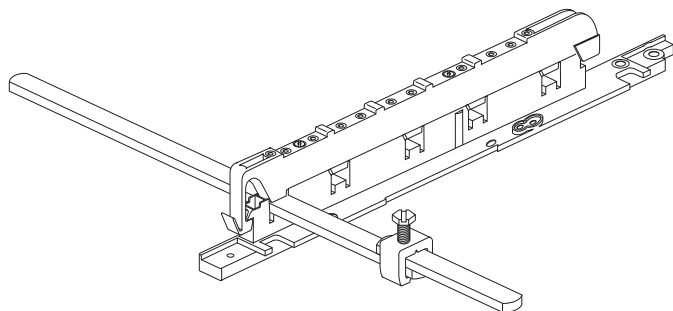

UM05F, UM05R

ø M10
Md max = 20 Nm

Sätt in distanshål-
lare och byt
ut skruvarna mot
medföljande
skruvar

