



Kompaktlampan är löstagbar

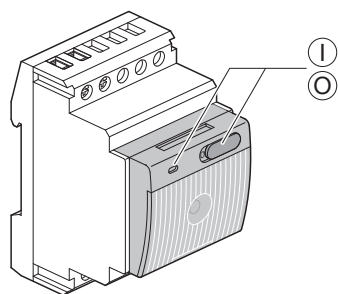

Batteridrift --> Lampa är inkopplad  
 Nätdrift --> Automatisk inkoppling vid spänningsbortfall  
 --> Indikering lyser grönt

Batteridrift --> Lampa är fränkopplad  
 Nätdrift --> Ingen automatisk inkoppling vid spänningsbortfall  
 --> Indikering lyser röd

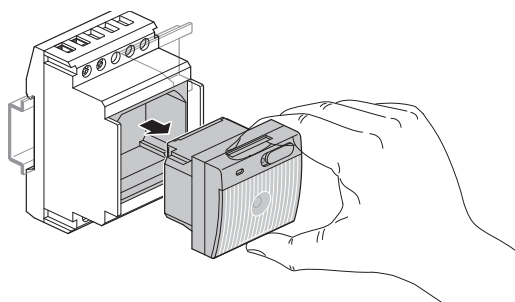

<b>Kompaktlampa</b>	<b>EE960</b>
<b>Driftspänning</b>	230 V- +10% -15%
<b>Frekvens</b>	50 / 60 Hz
<b>Uppladdningstid</b>	36 h
<b>Drifttid vid 24 h laddning</b>	1 h
<b>Drifttid vid 36 h laddning</b>	1,5 h
<b>Antal laddningar</b>	500
<b>Ljusstyrka på 1 m avstånd</b>	4 Lx
<b>Ljusstyrka på 0,5 m avstånd</b>	16 Lx
<b>Batteri</b>	Ni Cd KR 18/29 CF 1,2 V
<b>Omgivningstemperatur</b>	
Lagringstemperatur	-5° C till +50°C
Drifttemperatur	0° C till +50°C
<b>Anslutningar</b>	
Mjukledare	1 till 4 mm <sup>2</sup>
Enkelledare	1 till 6 mm <sup>2</sup>

