
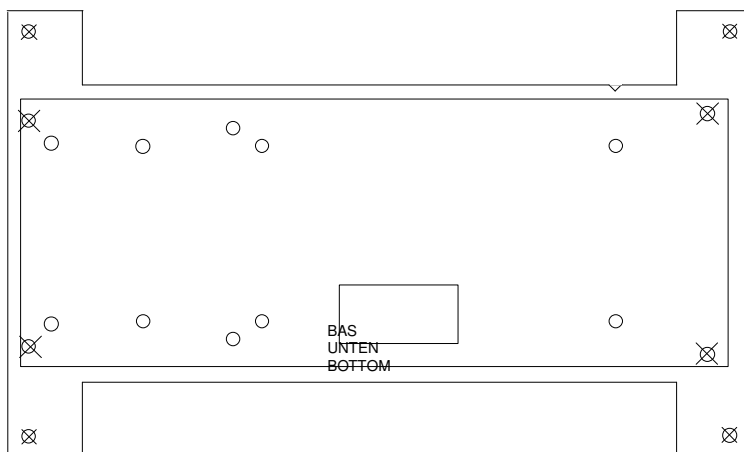


Best.nr.

## UY21A2N

Omschrijving

Bouwunit : Schakelaar  
4p - 250 A

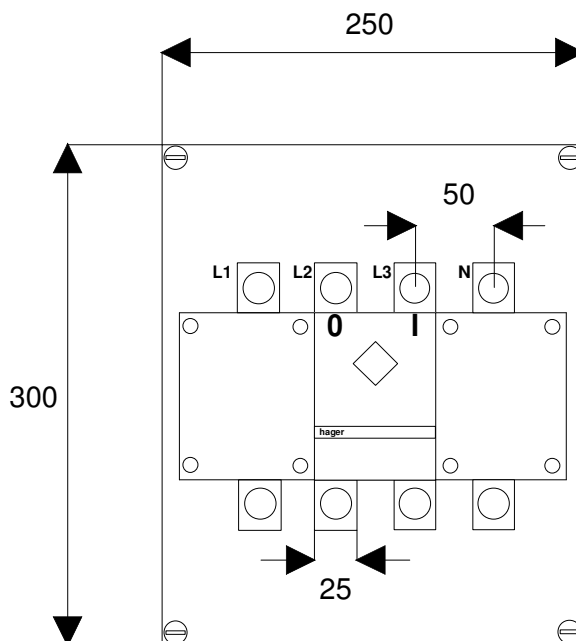

### Let op bij toepassing van:

verdeler   
montageframe **niet** aarden

verdeler   
montageframe aarden

- \* PE - aansluiting UZ010 direct monteren tussen draagsteunen bij  verdelers.  
bij  verdelers UZ010, geïsoleerd opstellen t.o.v. montageframe
- \* kabelaansluiting voedend : M10, aandraaimoment = 20 Nm  
afgaand : min. 70 mm<sup>2</sup> - VD / VDS 90 °C
- \* 3-fase + nul, direct aansluiten op hoofdschakelaar
- \* isolatieplaat bevestigd op montageplaat
- \* standaard bedradingsset UL01B4

datum	18 - 12 - 2008	tekeningnummer	UY 21 A2N - 02	<input type="checkbox"/> nieuw
vervaardigd	Ronnie Rooijendijk	productgroep	V10	<input checked="" type="checkbox"/> gewijzigd
gecontroleerd	Paul Castenmiller	stuklijstnummer	UY 21 A2N	