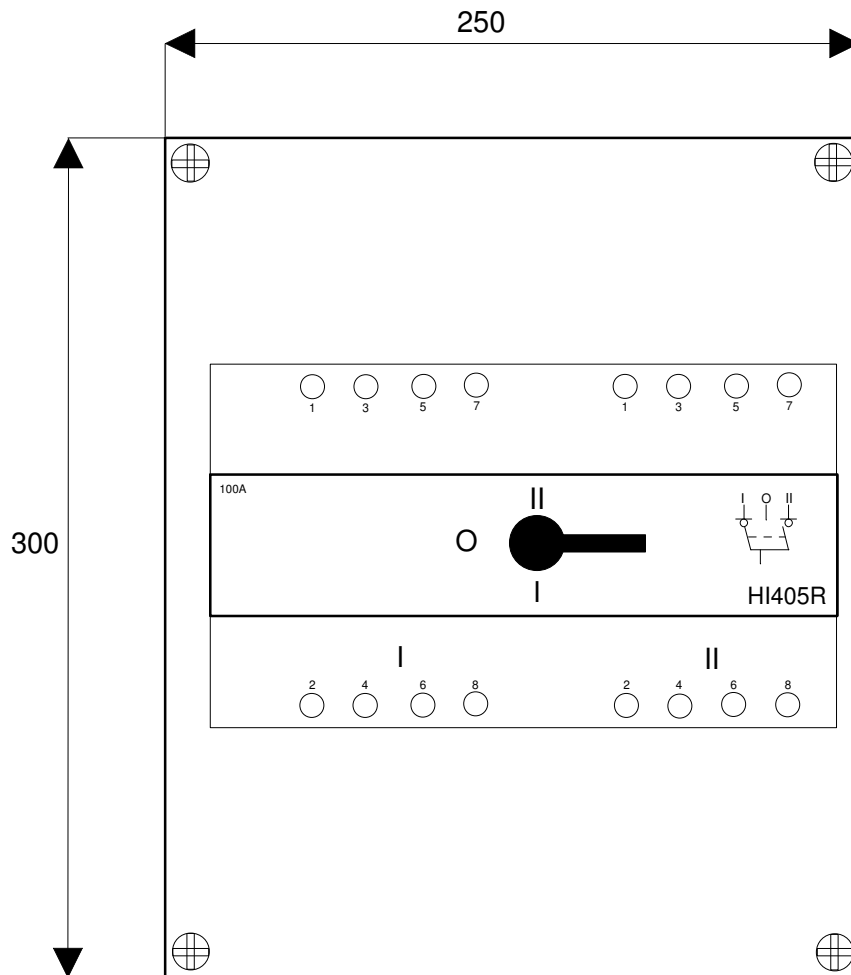


Best.nr.

UY21S3N

Omschrijving

Bouwunit : Omschakelaar I - O - II  
4p - 100 A

- \* kabelaansluiting voedend, afgaand: massief max. 50 mm<sup>2</sup>  
flexibel max. 35 mm<sup>2</sup>  
aandraaimoment 6 Nm  
afgaand : min. 16 mm<sup>2</sup> - VD / VDS 90°C
- \* Doorverbindingsrail HZ156R (63-125A) wordt standaard los meegeleverd (boven + onder toepasbaar)
- \* PE - aansluiting UZ010 direct monteren tussen draagsteunen bij  $\perp$  verdelers.  
bij  verdelers UZ010, geïsoleerd opstellen t.o.v. montageframe

datum	01 - 03 - 2005	tekeningnummer	UY 21 S3N - 01	<input checked="" type="checkbox"/> nieuw
vervaardigd	Ronnie Rooijendijk	productgroep	V10	<input type="checkbox"/> gewijzigd
gecontroleerd	Arie Crielaard	stuklijstnummer	UY 21 S3N	