

EG203, EG203B



Produkt presentation

- Produkten levereras med klockslaget och aktuell dag inställda.
- Automatiskt byte mellan sommar- och vintertid ✱/❄️.
- Programmeringsnyckel 🗝️.
- för permanenta avvikelser,
- för kopiering eller lagring av programmet.
- Programmering för en eller flera dagar.
- 56 programsteg On, Off (TILL/FRÅN).
- Permanent överstyrning On eller Off (fast 🖱️).
- Tillfälliga avvikelser On eller Off (blinkande 🖱️).
- Stapelgrafik för visualisering av dagsprofilen.
- Möjlighet att spärra knappsatsen 🔒.
- Kan programmeras utan påslagen ström.

DA SV

Elektroniskt 2-kanals veckour

Tekniska data

Elektriska märkdata

- Driftspänning: 230 V~ +10%/-15% 50/60Hz
240 V~ +/-6% 50/60Hz
- Frekvens: 50/60 Hz
- Förbrukning: max. 6 VA vid 50 Hz
- Utgång: 2 omkopplingskontakter utan potential
- Max. brytningsförmåga.
AC1: μ 16A 230 V~
Cos ϕ = 0,6: μ 10A 230 V~
Glödljus: 2300 W
Halogenlampor 230 V~: 2300 W
Kompenserade lysrör //
(max. 45 μ F): 400 W
Icke kompenserade lysrör,
seriekompenserade: 1000 W
Kompakta lysrörlampor: 500 W
- Min. brytningsförmåga.
AC1: 100 mA 230 V~
- Galvanisk isolering mellan strömförsörjning och utgång: < 4 kV
- Märkspänning för chock: 4 kV
- Uppströmsbrytare: 16 A
- Totalmätt: 2II (17,5 mm x 2)
- Maximal användningshöjd: < 2000m

• Spänning och ström angivna för EMC-emissionsprovning: 230 V~ / 0,5 A

Styransordning för fristående montering på panel (rail DIN)

Funktionsdata

- Programmeringskapacitet: 56 steg som fördelas mellan de 2 kanalerna.
- Min. tid mellan 2 steg: 1 minut
- Driftsnoggrannhet: \pm 1,5 s / dygn
- Gångreserv litiumbatteri, totalt fem år
- Uret övergår till standby-läge (släckt display) efter 1 minut utan ström.
Det återgår till läget auto så fort strömmen kommer tillbaka eller när en knapp trycks in.
- Skyddsklass: IP 20
- Ätgärdstyp: 1B
- Föroreningsgrad: 2
- Programvarans struktur: klass A


Omgivning

- Drifttemperatur: -5 °C till +45 °C
- Förvaringstemperatur: -20 °C till +70 °C

Anslutningar


- Mjukledare: 1 till 6 mm²
- Enkelledare: 1,5 till 10 mm²

Kopplingschema

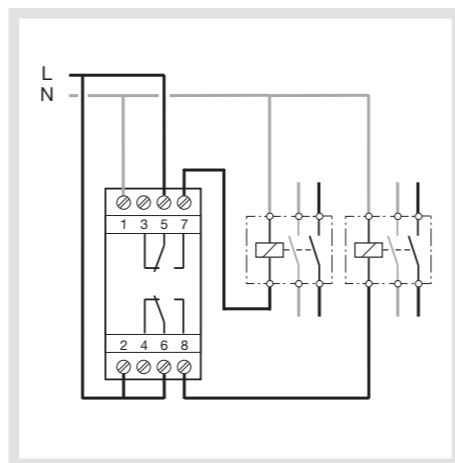

Programmering : prog new

Programmeringen kan delas upp över en eller flera dagar. I det senare fallet är instruktionerna gemensamma för flera dagar.
Veckodag: 1 = måndag, 2 = tisdag, 3 = onsdag ...
7 = söndag.

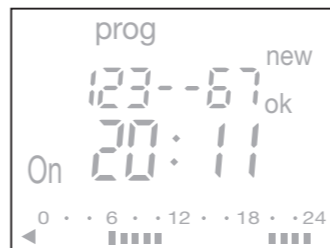

1. Välj prog med knappen menu och bekräfta med **ok**.
Antalet fria programsteg visas en kort stund.
2. Välj en kanal (A eller B) med + eller - och sedan **ok**.
3. Välj dag eller dagar med + eller -. Bekräfta med **ok**.
4. **ok** blinkar. Bekräfta dagarna med knappen **ok**.
Med - eller ← går det att göra om gruppen av dagar, vid behov.
5. Välj med + eller -, kontaktstatus: On, Off (TILL/FRÅN).
6. Ställ in omkopplingstiden med + eller -. Bekräfta med **ok**.
7. Ställ in minuterna med + eller -. Bekräfta med **ok**.

Programmera de andra instruktionerna för dagarna genom att upprepa stegen 3 till 7.

Dagen eller dagarna kan ändras i steg 3 genom att trycka på +, - eller ←.

Gå efter programmeringen tillbaka till läget auto med knappen menu.

För programmering av den andra kanalen, gå tillbaka till prog new och följ sedan stegen 2 till 7.

I detta driftläge är det även möjligt att lägga en instruktion till det fastställda programmet. Följ beskrivningen ovan.

Visualisering

Det går att kontrollera dagsprofilen som ställts in utan risk för ändring eller borttagning. Välj läget 🖱️ med menu och **ok**. Välj en kanal (A eller B) med + eller - och sedan **ok**. Det första måndagssteget visas tillsammans med dagsprofilen.

Det finns två möjligheter att visualisera :

1. Genom tryckningar på + eller - : övergång från en dag till en annan. I detta fall visas endast dagens första steg och dagsprofilen.
2. Genom tryckning på **ok** : alla programsteg för varje dag visas i tur och ordning.

Ändring eller borttagning av ett programsteg : prog modif

Välj läget prog med menu och **ok**.
Välj en kanal (A eller B) med + eller - och sedan **ok**.
Välj läget modif med + och -. Bekräfta med **ok**.

Antalet återstående programsteg visas en kort stund. Det första steget för den första dagen visas. Tryck upprepade gånger på **ok** för att bläddra fram programstegen.

Varje blinkande fält (status, timme, minuter) kan ändras med hjälp av + eller -, och bekräftas med **ok**.
När markören är placerad på **ok** bakom gruppen av dagar går det att bläddra fram dagarna för att välja direkt den dag eller de dagar som skall ändras med + eller -.

För att ta bort ett programsteg : välj kanalstatus (On, Off), tryck samtidigt på + eller -.
Clear visas på skärmen. Bekräfta med **ok**.

Nyckel

Så fort nyckeln sticks in i uret visas 🖱️ på skärmen.

Två typer av driftlägen :

A. Permanent avvikelse :

Stick in nyckeln i kopplingsuret. Efter 10 sekunder körs programmet som finns i uret, utan att radera det som finns i apparaten. Så fort nyckeln dras ut är programmet i kopplingsuret giltigt på nytt.

B. Kopiera (load) / Spara (save) :

Nyckeln gör det möjligt att spara programmet som finns i kopplingsuret. Det är även möjligt att kopiera nyckelnehållet i i klockan.

1. Stick in nyckeln och vänta 2 sekunder.
2. Välj med menu-knappen läget : save för att spara ett program som finns i uret, load för att kopiera nyckelprogrammet in i veckouret, 🖱️ för att kontrollera programmet som finns i nyckeln.
3. Bekräfta önskat alternativ med **ok**.
4. Bekräfta en gång till save och load med **ok**.

Följande felmeddelanden kan visas på skärmen :
no prog : nyckeln är oprogrammerad och innehåller ingenting.
Error : nyckeln är en nyckel för ett 2-kanals kopplingsur.

I båda fallen :

- Är endast läget save möjligt.
- Felmeddelandet visas så länge nyckeln är i uret, men det är programmet i uret som körs.

Inställning av tid och datum 🕒
Växling mellan sommar-/vintertid ✱/❄️

Välj läget 🕒 med menu och **ok**.

Ändra dagen, månaden, året, timmen och minuterna med + eller - och **ok**.

Kopplingsuret föreslår därefter växlingarna mellan sommar- och vintertid ✱/❄️.

Välj önskad växlingstyp med + eller -. Bekräfta med **ok**.

Växlingstypen beror på det geografiska området.

Tillgängliga typer :

Typ	Början sommartid	Början vintertid	Tillämpning sområde
Euro *	Sista söndagen i mars	Sista söndagen i oktober	Europeiska unionen
USA	Andra söndagen i mars	Första söndagen i november	Nordamerika
AUS	Första söndagen i oktober	Första söndagen i april	Australien
USER	Fritt programmerat datum	Fritt programmerat datum	
No	Ingen ändring	Ingen ändring	

* standardtyp

Växlingen mellan sommar- och vintertid sker alltid mellan kl. 2 och kl. 3 på morgonen.

Då typen USER har valts :

1. Ställ in dag och sedan månad för ändring till sommartid (+ 1 timme) med + eller - och **ok**.
2. Ställ in dag och sedan månad för ändring till vintertid (- 1 timme) med + eller - och **ok**.

Kopplingsuret kontrollerar vilka dagar i vilka veckor som motsvarar dessa datum och tillämpar samma ändringar vid samma tidpunkter under de följande åren, oavsett datum.

Överstyrning – Avvikande instruktioner

Tryck upprepade gånger på A 🖱️ eller B 🖱️.

- Om utgångens status är On :
- 1:a tryckningen : tillfällig avvikelse. Off och 🖱️ blinkar. Återgång till automatiskt läge sker vid nästa programsteg.
 - 2:a tryckningen : permanent överstyrning. On och 🖱️ är fasta. Överstyrningen avbryts manuellt.
 - 3:e tryckningen : permanent överstyrning. Off och 🖱️ # är fasta. Överstyrningen avbryts manuellt.
 - 4:e tryckningen : återgång till automatiskt läge.

Spärr 🔒

För att spärra knappsatsen på kopplingsuret, används nyckeln EG004. Upplåsningen sker på samma sätt.

⚠️ Korrekt avfallshandling av produkten (elektriska och elektroniska produkter).

Den här markeringen på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.


Får användas inom Europa 🇪🇺 och i Schweiz

⚠️ Apparaten får endast installeras av behörig elektriker enligt i landet gällande installationsnormer.

(SV) Garanti
hager lämnar 24 månaders garanti från fakturadatumet ; garantin gäller alla fabriktions- och materialfel och gäller under förutsättning att felaktig produkt returneras tillsammans med en förklaring av felet och kopia av fakturan via ansvarig installatör och grossist ; Garantin gäller ej om hagers kvalitetskontroll finner att produkten är i fullgott skick eller att den ej installerats enligt gällande föreskrifter.

SV DA

Elektronisk tænd-/slukur med 2 kanaler for 7 dage

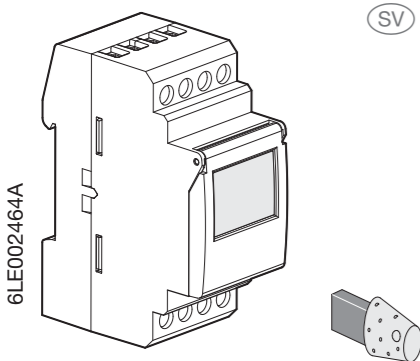

EG203, EG203B

Funktioner og egenskaber

- Uret leveres med indstillet klokkeslet og dato.
- Automatisk skift til sommer-/vintertid ☀/❄.
- Programmeringsnøgle .
 - for varige ændringer,
 - for at kopiere eller gemme programmet.
- Programmering pr dag eller for en gruppe dage.
- 56 programtrin On, Off.
- Permanent manuel indstilling på On eller Off (👉 blinker ikke).
- Midlertidig ændring On eller Off (👉 blinker).
- Informationsbjælke med dagsindstillinger på de to indgange.
- Mulighed for at låse tastaturet .
- Mulighed for at programmere uden spænding.

Tasterne :

- ① **menu** : valg af funktion
- auto** : funktion alt efter det valgte program.
- prog new** til programmering.
- prog modif** til at ændre et allerede eksisterende program.
- : kontrol af programmet.
- : ændring/indstilling af tid, dato og valg af sommer-/vintertid ☀/❄.

- ② + og - : styring eller indstilling.
- A 👉 : i autofunktion; valg af manuelle indstillinger eller ændringer.
- B 👉

- ③ ok : for at godkende de blinkende informationer.
- ④ : for at komme tilbage til sidste handling.

Du kan altid vende tilbage til autofunktionen med tasten **menu**.

Hvis der ikke er foretaget nogen handling i løbet af et minut, vender uret tilbage til autofunktionen.

Tilbagestill programmet

Programmet kan slettes fullstændig ved å trykke samtidig på følgende tre taster: **menu**, **ok**, , klokkeslett og dato oppretholdes.

Reboot

Ved å trykke samtidig på -, +, ok, menu rebootes produktet.

Tekniske specifikationer

Elektriske egenskaber

- Driftspænding: 230 V~ +10%/ -15% 50/60Hz
240 V~ +/-6% 50/60Hz
- Frekvens: 50/60 Hz
- Forbrug: max. 6 VA til 50 Hz
- Udgang: 2 potentialfri omskiftere
- Maksimal belastning
 - AC1: μ 16A 230 V~
 - Cos $\phi = 0,6$: μ 10A 230 V~
 - Glødelampe: 2300 W
 - Halogenlampe 230 V~: 2300 W
 - Kompenseret lysstofrør // (max. 45 μ F): 400 W
 - Ikke kompenseret og seriekompenseret lysstofrør,: 1000 W
 - komplette neonlamper: 500 W
- Mindste belastning
 - AC1: 100 mA 230 V~
- Galvanisk isolation mellem spændingsforsyning udgangen: < 4 kV
- Mærkeimpulsspænding: 4 kV
- Afbryder opstrøms: 16 A
- Størrelse: 2 (17,5 mm x 2)
- Maks. højde over havet: < 2000m
- Spænding og strøm deklareret med henblik på CEM emissionsforsøg: 230 V~ / 0,5 A

Styreanordning til uafhængig montering på plade (DINskinne)

Funktioner

- Programmeringskapacitet: 56 trin fordelt på de to indgange
- Minimum tid mellem to trin: 1 minut
- Nøjagtighed: $\pm 1,5$ sek på 24 timer
- Batteri backup 1 lithiumbatteri svarende til 5 års strømafbrydelse.
- Uret sættes i standby og displayet slukkes efter 1 minut uden strøm.
- Det kommer tilbage til autofunktionen, når det igen tilsluttes strøm eller når man trykker på en tast.
- Beskyttelsesklasse: IP 20
- Virkning af type: 1B
- Forureningsgrad: 2
- Software struktur: klasse A


Omgivelser

- Funktionstemperatur: -5 °C til +45 °C
- Opbevaringstemperatur: -20 °C til +70 °C

Tilslutning af ledning

- Flexibel: 1 til 6 mm²
- Fast: 1,5 til 10 mm²

Tilslutningsskema

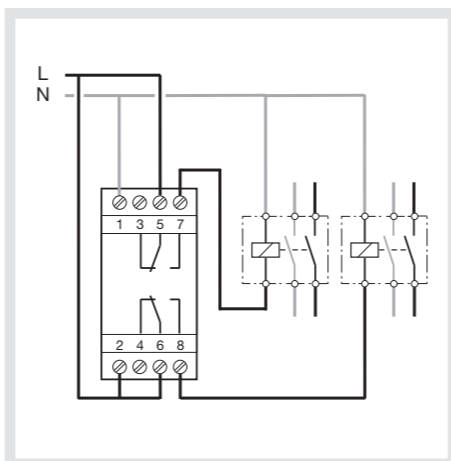

Programmering prog new

Programmeringen kan laves pr dag eller for en gruppe dage. I dette tilfælde er kommandoen den samme i flere dage.
Kode for dagene: 1 = mandag, 2 = tirsdag, 3 = onsdag ... 7 = søndag.



1. Vælg funktionen **prog** ved at trykke på **menu** og derefter på **ok**.
2. Vælg indgang (A eller B) ved brug af + eller -, godkend med **ok**.
Antallet af ledige programtrin vises på displayet i nogle sekunder.
3. Vælg dagen eller gruppen af dage ved at trykke på knapperne + og -. Godkend med **ok**.
4. På displayet blinker **ok**. Godkend gruppen af dage ved at trykke på **ok**.
Tryk på - eller for at ændre gruppen.
5. Tryk på + eller - for at indstille kommandoen til **On, Off**.
6. Indtast tidspunktet for ændringen med + eller -. Godkend med **ok**.
7. Indtast minutter med + eller -. Godkend med **ok**.

Gentag punkt 3 til 7 for at programmere de andre kommandoer for indstilling af en gruppe. Dagen eller gruppen af dage kan ændres ved punkt 3 ved at trykke på +, - eller .

Tryk på **menu** for at komme tilbage til autofunktionen efter endt programmering. Gå tilbage til funktionen **prog new** for at benytte programmerne fra den anden indgang, og følg punkterne 2 til 7.

Ved denne funktion er det også muligt at tilføje en kommando til det eksisterende program ved at følge ovenstående vejledning.

Informationsbjælke med dagens indstillinger

Det er muligt at kontrollere dagsindstillingerne uden risiko for at ændre eller slette dem.
Tryk på **menu** og **ok** for at vælge funktionen .
Vælg indgang (A eller B) ved at trykke på + eller - og **ok**. På skærmen fremkommer nu mandagens indstillinger fra start til slut.

Der er to muligheder for at kontrollere denne indstilling :

1. Ved at trykke på + og - fra dag til dag. I dette tilfælde vises dagens indstillinger på displayet.
2. Ved at trykke på **ok** fremkommer samtlige indstillinger dag for dag efter hinanden.

Ændring eller sletning af et programtrin prog modif

Tryk på **menu** og **ok** for at vælge funktionen **prog**. Vælg indgang (A eller B) ved brug af + eller -, godkend med **ok**. Vælg **modif** ved at trykke på + og -. Godkend med **ok**.

Antallet af resterende programtrin vises nogle sekunder på displayet. Indstillingen for den første dag eller første gruppe dage vises. Ved at trykke flere gange på **ok** vises programtrinen efter hinanden.

Alle de felter der blinker (tilstand, timer, minutter) kan ændres ved tryk på + eller -, og efterfølgende tryk på **ok** for at godkende.

Når markøren står på **ok**, der befnder sig bag gruppen af dage, kan du med + og - få displayet til at vise dagene eller gruppen af dage, så du kan gå ind og ændre direkte den eller dem, du ønsker.

For at slette et programtrin :
Vælg enten **On** eller **Off** og tryk samtidig på + og -.
Der kommer nu til at stå **clear** på displayet; tryk på **ok** for at godkende.

Nøgle

Straks efter at nøglen er sat i uret, vises symbolet på displayet.

Nøglen har to funktioner :

A. Permanente ændringer :

Sæt nøglen i uret. Efter 10 sek. er programmet i nøglen udført uden at slette det der var i uret. I samme øjeblik at nøglen tages ud, er urets program igen funktionsdygtigt.

B. Gemme (save) / Kopiere (load) :

Ved brug af nøglen kan du gemme et program fra tænd-/slukuret.
Du kan også kopiere nøglens indhold over i uret.

1. Indsæt nøglen og vent 2 sekunder.
2. Tryk på **menu** og vælg funktionen **save** for at gemme et program fra uret. Tryk **load** for at overføre programmet fra nøglen til uret.
Tryk på for at kontrollere nøglens program.
3. Godkend dit valg med **ok**.
4. Hvis du har valgt **save** eller **load** beder uret dig igen om at godkende med **ok**.

Følgende fejlmeddelelse kan forekomme på displayet:

no prog : nøglen er tom og indeholder ingen programmer.
Error : nøglen er til et tænd-/slukur med to indgange.

I begge tilfælde :

- Den eneste mulighed er at trykke på **save**
- Fejlmeddelelsen bliver stående på displayet indtil nøglen fjernes, men det er det eksisterende program i uret, der bliver udført.

Tids- og datoindstilling Ændring af sommer-/vintertid

Vælg funktionen med **menu** og **ok**.

Du kan ændre dag, måned, år, time og minutter ved at trykke på + eller - og godkende med **ok**.

Tænd-/slukuret foreslår derefter ændring af sommer-/vintertid ☀/❄.

Vælg din ændring ved brug af + eller -, og godkend med **ok**.

Ændringen af sommer-/vintertid afhænger af en geografisk zone.

Mulige zoner :

Zone	begyndelse på sommertid	begyndelse på vintertid	gælder for
Euro*	sidste søndag i marts	sidste søndag i oktober	EU
USA	Andre søndag i marts	Første søndag i november	Nord-Amerika
AUS	Første søndag i oktober	Første søndag i april	Australien
USER	fri programmering	fri programmering	
No	ingen ændring	ingen ændring	

* hvis intet andet angivet

Ændringen foregår altid mellem kl. 02 og 03.

Hvis du vælger funktionen **USER** :

1. Indtast dagen derefter den måned hvor ændringen til sommertid ønskes (+ 1 time) ved brug af + eller - og **ok**.
2. Indtast dagen derefter den måned hvor ændringen til vintertid ønskes (- 1 time) ved brug af + eller - og **ok**.

Tænd-/slukuret regner herefter ud hvilke dage i hvilke uger disse datoer svarer til, og anvender ændringerne i de samme perioder i de efterfølgende år uafhængig af datoerne.

Manuel indstilling - ændring

Ved flere efterfølgende tryk på A 👉 eller B 👉 . Hvis apparatet er på **On** :

1. tryk midlertidig ændring. **Off** og 👉 blinker. Tilbage til autofunktion foretages på næste programtrin.
2. tryk permanent indstilling. **On** og 👉 blinker ikke. Denne indstilling kan ændres manuelt.
3. tryk permanent indstilling. **Off** og 👉 blinker ikke. Denne indstilling kan ændres manuelt.
4. tryk tilbage til autofunktion.

Låsning

For at undgå fejlagtige handlinger kan tastaturet låses fast enten ved brug af en nøgle EG004.
For at låse tastaturet op skal du bruge samme fremgangsmåde.

Tinkamas produkto atliekių tvarkymas (atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga).

Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad pasibaigus produkto tamavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekių išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinkai tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atsikirti jį nuo kitų rūšių atliekių ir atiduoti perdirbti.

Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuve, kurioje šį produktą pirko, arba į vietines valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėjų ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.

Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis atliekomis.

Må anvendes overalt i Europa og i Schweiz.



! Dette produkt skal installeres af en autoriseret elinstallatør i henhold til gældende lovgivning.

Garantie

24 måneder fra produktionsdato mod materiale- eller fabriktionsfejl. Hvis produktet er defekt skal det afleveres hos den grossist, hvor det er købt.
Garantien gælder kun i tilfælde, hvor man har returneret uret til sin installatør/grossist, og hvis vores serviceafdeling konstaterer, at der ikke er tale om en forkert handling ved tilslutning eller at brugsanvisningen ikke er fulgt. Eventuelle bemærkninger der kan forklare, hvorfor produktet er defekt, skal afleveres sammen med uret.