

# EV102, EV108


## Configurazione dei parametri nei televariatori EV102, e EV108

Selezionare la modalità "master" o "local". Per procedere alla configurazione dei parametri: premere sul tasto ⊖ (visualizzazione di - -), seguito da una nuova pressione sul tasto ⊖ fino alla visualizzazione di E1.

I tasti ⊖ e ⊕ vengono utilizzati per far scorrere le diverse opzioni di scelta (E1 fino a P9 o valori).


Il tasto OK permette di accedere alla regolazione del parametro e di validarne la selezione.

Esempio di regolazione:  
Regolazione di E1: 40%, E1 in modalità 1 P6  
ae velocità dello scenario E1 P5 = 10 sec

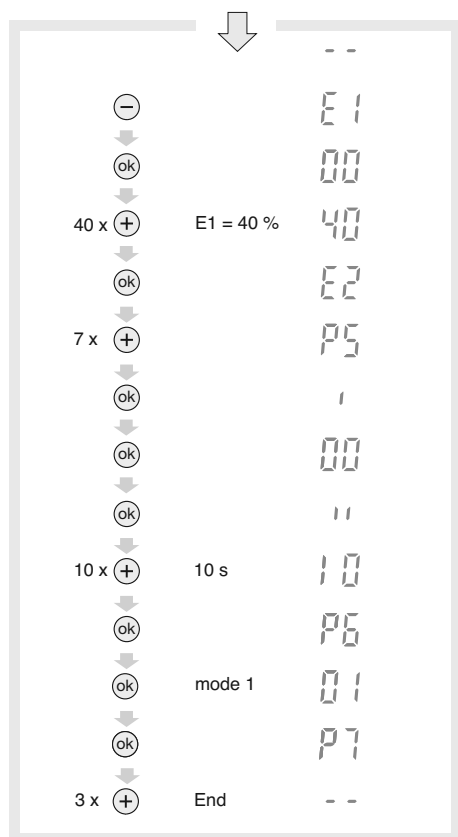

Parametri	Funzioni	Valori di default	Valori utilizzabili	
E1	Livello di variazione entrata E1	0%	0 ..99%	
E2	Livello di variazione entrata E2	99%	0 ..99%	
E3	Livello di variazione livello E3 = E1 + E2	50%	0 ..99%	
P0	Velocità di variazione da 0 a 99%	4"	4" ..99"	
P1	Livello min. di illuminazione	1%	1 ..49%	
P2	Livello max di illuminazione	99%	51 ..99%	
P3	Tempo di raggiungimento dei livelli di variazione (0 fino a 99 %)	0"	0" ..99"	
P4	Velocità di spegnimento (da 99 a 0%)	0"	0" ..99"	
P5	Tempo di applicazione del livello di variazione E1	0'   0"	0' ..99'   0" ..59'	
P6	Modalità d'uso dell'input E1: 1 = richiamo di un livello di variazione ; 2 = forzatura	mode1	mode 1, 2	
P7	Tempo di applicazione del livello di variazione E2	0'   0"	0' ..99'   0" ..59'	
P8	Modalità d'uso dell'input E2: 1 = richiamo di un livello di variazione ; 2 = forzatura	mode1	mode 1, 2	
P9	Tempo di applicazione del livello di variazione E3	0'   0"	0' ..99'   0" ..59'	

Parametri di variazione

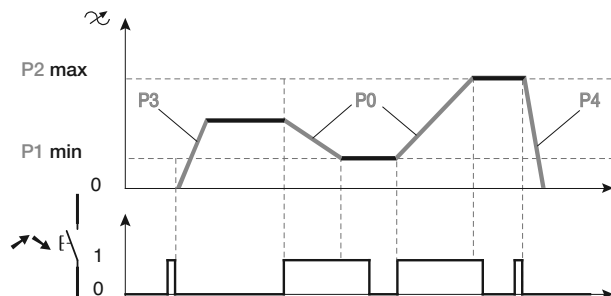

Esempio di utilizzazione delle entrate E1 e E2

