**Sammelschienenadapter**

- 1P: HZT611_HZT612_HZT613
- 3P: HZT 631_HZT 633
- 1P+N: HZT651_HZT652_HZT653
- 3P+N: HZT661

Einspeiseadapter

- 3P: HZT632
- 3P+N: HZT662

Montage- und Bedienungsanleitung**Garantie**

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbetriebsbedingungen der Hager Tehalit Vertriebs GmbH bzw. die gesetzliche Regelung.

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen. Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen! Alle Klemmschrauben sind ordnungsgemäß anzuziehen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

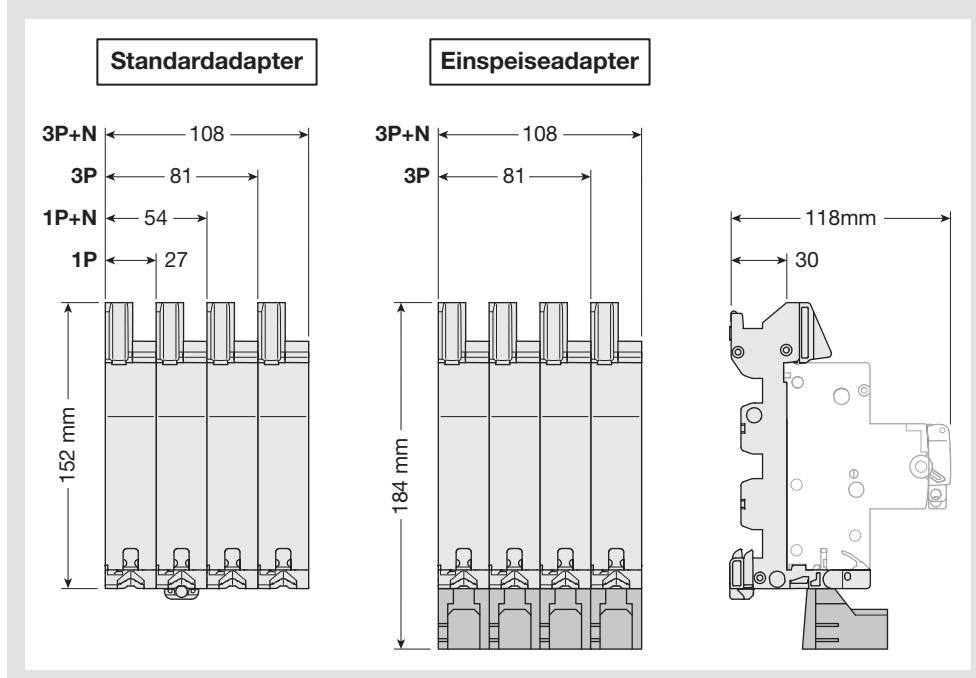
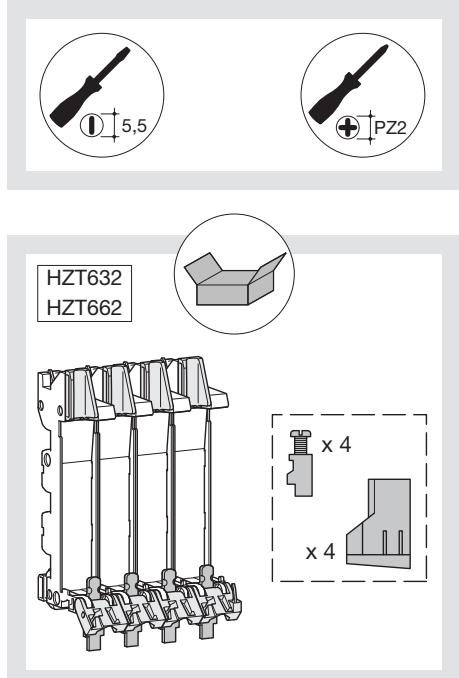
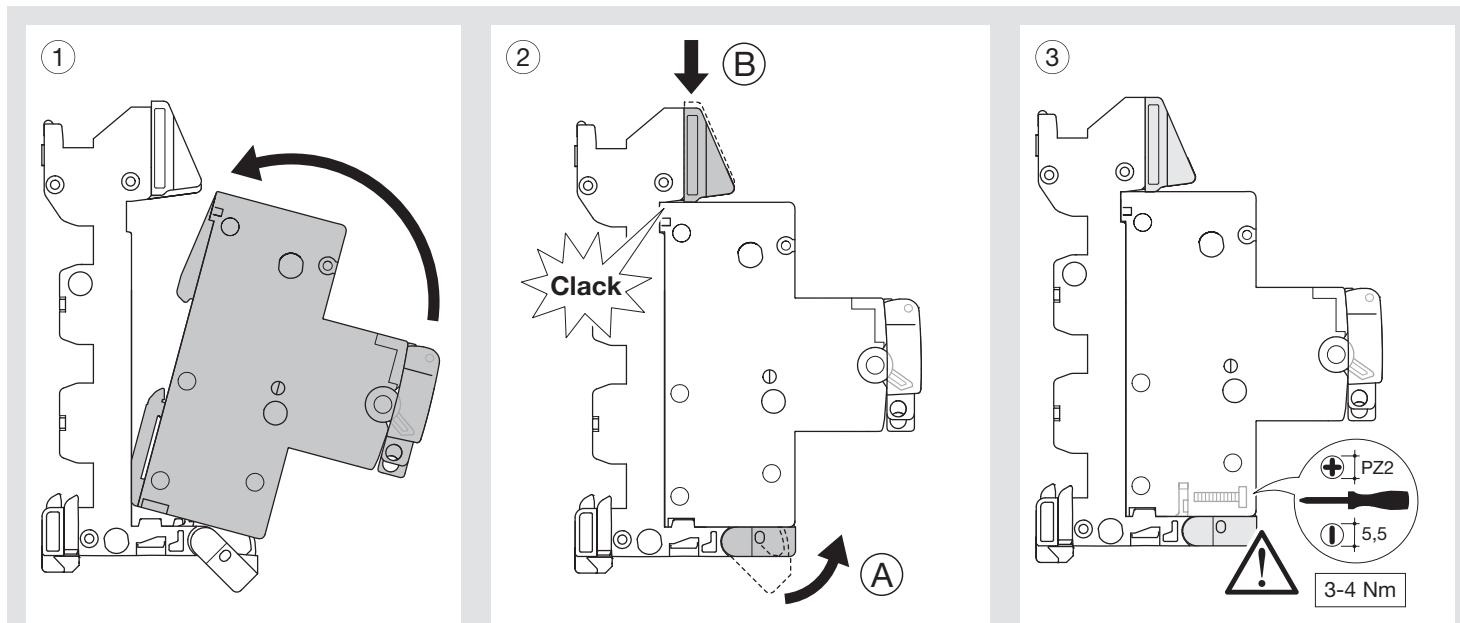
Der Adapter ist ausschließlich zur Verwendung für den SLS-Schalter (Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter, Baureihe Hager HTN...) konzipiert. Der Adapter ist für den Einsatz im Vorzählerbereich entwickelt worden, unter Berücksichtigung der Installations- und Netzverhältnisse.

Montagebeschreibung

Die Montage des Adapters ist auf 40 mm Sammelschienensystemen nach DIN 43 870 T.2, 12x5 mm oder 12x10 mm Cu, möglich.


Die wichtigsten technischen Daten

- Bemessungsspannung: 230 / 400 V~
- Bemessungsstrom In: 100A


**Montage SLS-Schalter auf Sammelschienenadapter**

Sammelschienen-Montage 12 x 5 mm oder 12 x 10 mm

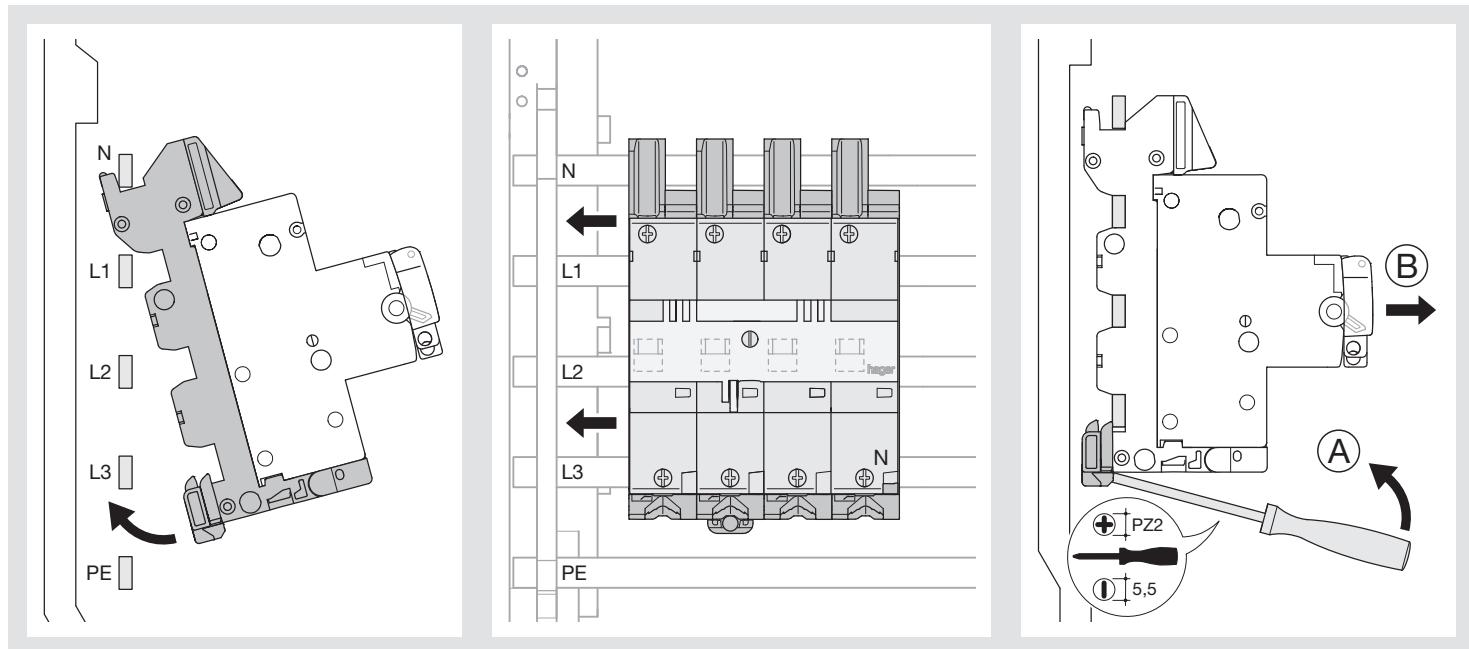Demontage



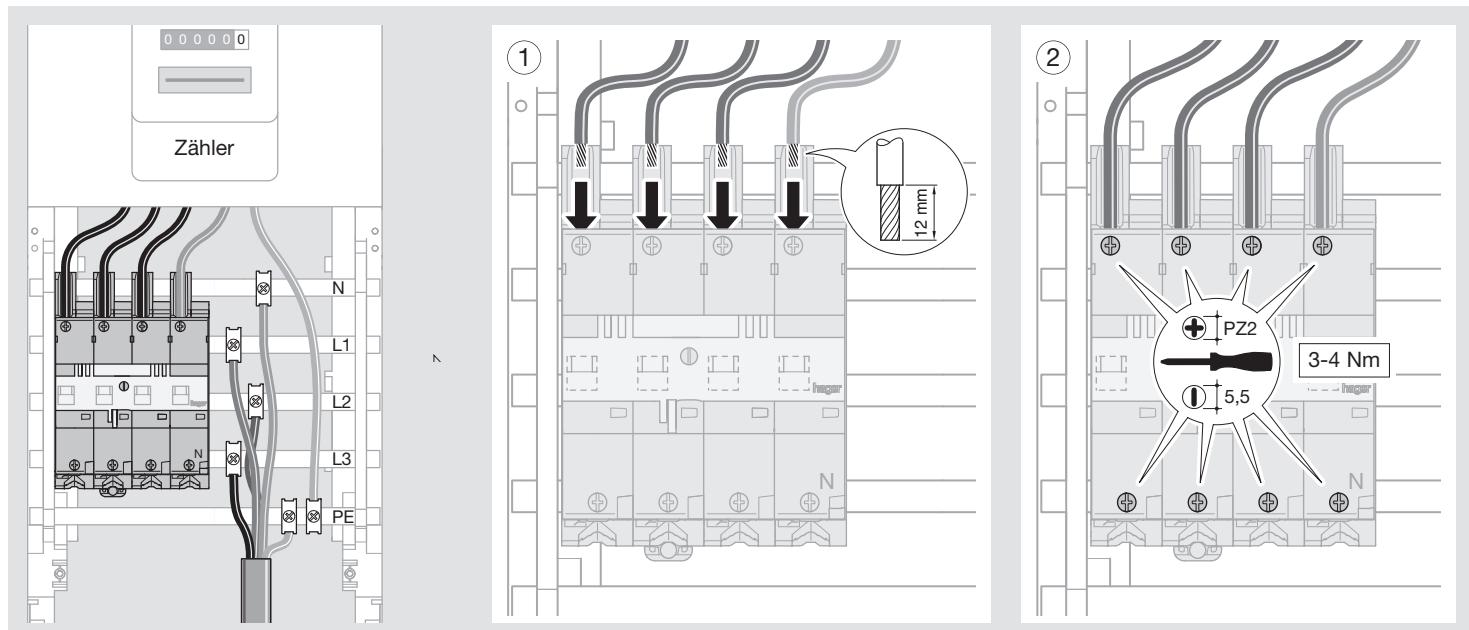Anschlussprinzip Sammelschienenadapter Abgang



Anschlussprinzip Einspeiseadapter (HZT632, HZT662)

